

SIEMENS

Ingenuity for life

SIMATIC IPC227E

Industrial Box PC 産業用ボックスパソコン

コンパクト・低コストな産業用パソコン

SIMATIC IPC227Eでは、機械的な部品がないファンレス設計により継続動作が可能。(メンテナンスフリー)




コンパクトな産業用筐体により省スペース。複数の取付方法で機械・装置に設置することが可能です。




- ファンレス設計
- Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC対応
- BayTrail世代プロセッサ搭載：
Intel N2930 (4C/4T), Intel N2807(2C/2T)
- PCIe(1lane) 1ポート追加モデル選択可
- SSD 128/240/480GB
- CFast 4/8/16/128GB
- HDD 320GB
- DisplayPort対応
- 自己診断機能搭載(DiagBase)

基本モデル

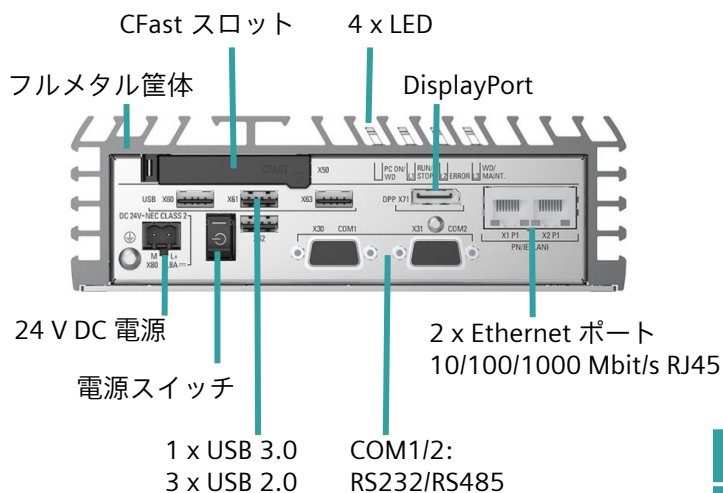

PCIe追加モデル

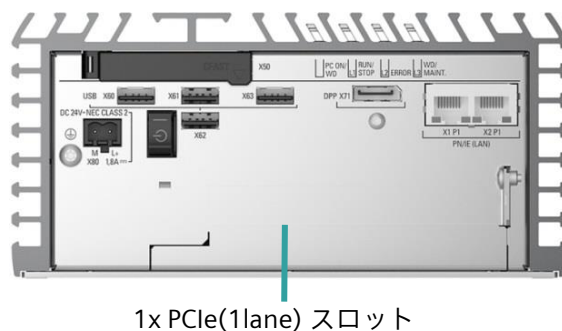

標準モデル [mm]	191 x 100 x 60 (W x H x D)
PCIe追加モデル[mm]	191 x 187 x 91 (W x H x D)

仕様・構成

SIMATIC IPC227E (型番: 6ES7 647-8B *** - ***)		型番								
		6ES7 647-8B	CPU	RAM	タイプ	-	OS	ドライブ	追加 選択	マウン ティング
CPU	Celeron N2807 (2C/2T)		A							
	Celeron N2930 (4C/4T)		B							
	Celeron N2807 (2C/2T)/TPM (中国不対応)		C							
	Celeron N2930 (4C/4T)/TPM (中国不対応)		D							
	Celeron E3845 ET (4C/4T) / TPM(中国不対応)		E							
RAM	2GB RAM			1						
	4GB RAM			2						
	8GB RAM			3						
	2GB RAM/NVRAM			4						
	4GB RAM/NVRAM			5						
	8GB RAM/NVRAM			6						
	4GB RAM ET / NVRAM			7						
タイプ	ベースユニット/追加COMポートなし				1					
	ベースユニット/追加COM1・2ポート				2					
	PCIeスロット (1lane) 追加ユニット/追加COMポートなし				3					
	PCIeスロット (1lane) 追加ユニット/追加COM1・2ポート				4					
OS	OSなし						0			
	Windows Embedded Standard 7 E SP1 English, 32bit						1			
	Windows Embedded Standard 7 E SP1 English, 64bit						2			
	Windows Embedded Standard 7 P SP1 MUI, 32bit						3			
	Windows Embedded Standard 7 P SP1 MUI, 64bit						4			
	Windows 7 Ultimate SP1, 32bit, MUI						5			
	Windows 7 Ultimate SP1, 64bit, MUI						6			
	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC, 64Bit, MUI						7			
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI						8				
ドライブ	ストレージなし、Cfastスロット付き							A		
	240GB SSD							C		
	480GB SSD							D		
	256 GB Eco SSD							E		
	60GB SSD ET							H		
	4GB Cfast							K		
	8GB Cfast							L		
	16GB Cfast							M		
	128GB Cfast							N		
	320GB HDD							R		
追加	追加ソフトウェア無し								A	
マウンティング	DINレール									1
	ウォールマウント									2
	ブックマウント									3
	DINレール (ATEX/IECEX Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※									4
	ウォールマウント (ATEX/IECEX Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※									5
	ブックマウント (ATEX/IECEX Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2 取得)※									6

※ATEX/IECEX Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div.2規格を取得しているIPC227Eを追加コスト無でお選びいただけます。

取付オプション



DINレール



ウォールマウント



ブックマウント

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad