

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box in the top left corner. The background of the entire cover is a vibrant, long-exposure photograph of a city at sunset or sunrise, with orange and red hues in the sky. Overlaid on the city scene are various digital and technological elements: glowing blue lines representing data or power flow, a network of nodes and connections, a lightbulb icon, a plug icon, a train icon, and a document icon. The city lights and traffic light trails create a sense of dynamic energy and modern infrastructure.

SIEMENS

Lågspänning @ Siemens AB

En urvalskatalog av Siemens lågspänningsprodukter.

Edition
10/2019

siemens.se

SIRIUS Lågspänningsapparater	
Motorskyddsbrytare 3RV	4
Kontakorer 3RT	5
Hjälpreläer 3RH	6
Överlastreläer 3RU + 3RB	7
Tillbehör - motorskyddsbrytare, kontakorer, hjälpreläer och överlastreläer	9
Elektroniska motorstartare 3RM1	12
Mjukstartare 3RW	14
Tidreläer 3RP	16
Gränslägesbrytare 3SE	18
Säkerhetsbrytare 3SE	18
Säkerhetsreläer 3SK1	19
SIRIUS ACT Tryckknappar och signallampor - kompletta enheter	21
SIRIUS ACT Aktuatorer och indikatorer	25
SIRIUS ACT Hållare och tillbehör	29
LOGO! 8 Logikmodul	31

Tips och Trix

Välkommen in till:

www.siemens.se/lagspanning

Hitta teknisk information om en produkt enkelt på Industry Mall:

www.siemens.se/industrymall

För frågor om order, leveranstid och teknisk klarställning:

Telefon: 08-728 15 00

E-post: industry.om@siemens.com

Teknisk support:

Registrera din supportfråga:

www.siemens.se/support-request

Garanti och returer:

Registrera ditt garanti- eller returärende:

www.siemens.se/reklamationer-industry

Reservdelar:

E-post: reservdelar.se@siemens.com

Ring för hjälp med teknisk support, garantier, returer och reservdelar:

Telefon: 0200-28 28 00

Länk till våra olika konfiguratorer:

www.siemens.se/konfigurator

Länk till katalog IC 10:

[SIRIUS](#)

Länk till katalog LV 10:

[SENTRON • SIVACON • ALPHA](#)

SETRON Lågspänningsapparater	
<i>Dvärgbrytare 5SY</i>	34
<i>Jordfelsbrytare 5SV, typ A/B/B+/F</i>	35
<i>Jordfelsbrytarblock, typ A</i>	38
<i>Personskyddsbrytare, typ A/F</i>	39
<i>Ljusbågsdetektor, AFDD</i>	40
<i>Fjärrmanövrering inkl. tillbehör</i>	41
<i>Tillbehör till normkomponenter</i>	42
<i>Fasskenor och anslutningar inkl. tillbehör</i>	43
<i>DIAZED inkl. tillbehör</i>	46
<i>Elmätare PAC1200, PAC1600</i>	48
<i>Multiinstrument PAC3100, PAC3200, PAC 4200</i>	49
<i>Expansionsmoduler till multiinstrument PAC</i>	50
<i>Digitala veckour inkl. tillbehör</i>	51
<i>Strömställare</i>	52
<i>Impulsreläer</i>	53
<i>Normkontakter</i>	53
<i>Tryckknappar</i>	54
<i>Huvudbrytare 3LD - upp till 125A inkl. tillbehör</i>	55
<i>Knivsäkringar LV HRC</i>	57
<i>Säkringsfrånskiljare</i>	58
<i>Säkringslastbrytare inkl. tillbehör</i>	59
<i>Lastbrytare inkl. tillbehör</i>	61
SETRON Effektbrytare 3VA	64
<i>Termomagnetiska 3VA1 3-poliga - 25...70kA</i>	66
<i>Termomagnetiska 3VA1 4-poliga - 25...70kA</i>	70
<i>Elektroniska 3VA2 3-poliga - 55...85kA</i>	74
<i>Elektroniska 3VA2 4-poliga - 55...85kA</i>	80
Tillbehör	
<i>Vred inkl. tillbehör (motordon etc.)</i>	86
<i>Hjälpkontakter, signalkontakt, underspänningsutlösare, shuntutlösare, adaptrar, socklar m.m.</i>	88
<i>Jordfelsbrytare, typ A/B/B+</i>	89
<i>Kommunikation, mätning inkl. tillbehör</i>	90
<i>Anslutningar, anslutningsskydd som passar alla effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)</i>	92
<i>Anslutningar, anslutningsskydd som effektbrytare 3VA med fast installation</i>	94
<i>Anslutningar, anslutningsskydd som effektbrytare 3VA med plug-in och utdragskassetter</i>	96

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Storlek	Installationsområde (A)	Motoreffekt (kW)	Märkström (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, skruvanslutning						
	S00	0,45...0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA10	3117805
		0,7...1	0,25	1	3RV2011-0JA10	3117807
		0,9...1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA10	3117808
		1,1...1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA10	3117810
		1,4...2	0,75	2	3RV2011-1BA10	3117811
		2,2...3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA10	3117813
		2,8...4	1,5	4	3RV2011-1EA10	3117814
		4,5...6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA10	3117815
		5,5...8	3,0	8	3RV2011-1HA10	3117818
		7...10	4,0	10	3RV2011-1JA10	3117819
		9...12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA10	3117816
		10...16	7,5	16	3RV2011-4AA10	3117820
	S0	13...20	7,5	20	3RV2021-4BA10	3117823
		18...25	11	25	3RV2021-4DA10	3117826
		27...32	15	32	3RV2021-4EA10	3117825
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, fjäderanslutning						
	S00	0,45...0,63	0,18	0,63	3RV2011-0GA20	3117706
		0,7...1	0,25	1	3RV2011-0JA20	3117709
		0,9...1,25	0,37	1,25	3RV2011-0KA20	3117711
		1,1...1,6	0,55	1,60	3RV2011-1AA20	3117713
		1,4...2	0,75	2	3RV2011-1BA20	3117715
		2,2...3,2	1,1	3,20	3RV2011-1DA20	3117717
		2,8...4	1,5	4	3RV2011-1EA20	3117718
		4,5...6,3	2,2	6,30	3RV2011-1GA20	3117720
		5,5...8	3,0	8	3RV2011-1HA20	3117721
		7...10	4,0	10	3RV2011-1JA20	3117722
		9...12,5	5,5	12,5	3RV2011-1KA20	3117723
		10...16	7,5	16	3RV2011-4AA20	3117724
	S0	13...20	7,5	20	3RV2021-4BA20	3117726
		18...25	11	25	3RV2021-4DA20	3117729
		27...32	15	32	3RV2021-4EA20	3117732
SIRIUS Motorskyddsbrytare 3RV, klass 10, skruvanslutning						
	S0	30...36	18,5	36	3RV2021-4PA10	3117827
	S2	32...40	18,5	40	3RV2031-4UA10	3110061
		35...45	22	45	3RV2031-4VA10	3110093
		42...52	22	52	3RV2031-4WA10	3110075
		49...59	30	59	3RV2031-4XA10	3110160
		54...65	30	65	3RV2031-4JA10	3110000
		62...73	37	73	3RV2031-4KA10	3110158
		70...80	37	80	3RV2031-4RA10	3110159
		75...80	37	80	3RV2031-4SA10	3110160
	S3	28...40	18,5	40	3RV2041-4FA10	3110195
		36...50	22	50	3RV2041-4HA10	3110175
		45...63	30	63	3RV2041-4JA10	3110196
		57...75	37	75	3RV2041-4KA10	3110197
		75...93	45	93	3RV2041-4YA10	3110199
		80...100	45, 55	100	3RV2041-4MA10	3110174
80...100		45, 55	100	3RV2041-4MA10	3110174	

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Storlek	Manöverspänning (V)	Hjälpkontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Kontaktor 3RT, skruvanslutning					
	S00 3 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2015-1AP01	3268504
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2015-1AP02	3268505
		24V DC	1NO	3RT2015-1BB41	3268506
		24V DC	1NC	3RT2015-1BB42	3268507
	S00 4 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2016-1AP01	3268524
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2016-1AP02	3268525
		24V DC	1NO	3RT2016-1BB41	3268526
		24V DC	1NC	3RT2016-1BB42	3268527
	S00 5,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2017-1AP01	3268554
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2017-1AP02	3268555
		24V DC	1NO	3RT2017-1BB41	3268556
		24V DC	1NC	3RT2017-1BB42	3268557
	S00 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2018-1AP01	3268594
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2018-1AP02	3268595
		24V DC	1NO	3RT2018-1BB41	3268596
		24V DC	1NC	3RT2018-1BB42	3268597
	S0 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2025-1AP00	3268613
		24V DC	1NO+1NC	3RT2025-1BB40	3268614
	S0 11 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2026-1AP00	3268633
		24V DC	1NO+1NC	3RT2026-1BB40	3268634
	S0 15 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2027-1AP00	3268653
		24V DC	1NO+1NC	3RT2027-1BB40	3268654
	S0 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2028-1AP00	3268673
		24V DC	1NO+1NC	3RT2028-1BB40	3268674
SIRIUS Kontaktor 3RT, fjäderanslutning					
	S00 3 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2015-2AP01	3269232
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2015-2AP02	3269233
		24V DC	1NO	3RT2015-2BB41	3269234
		24V DC	1NC	3RT2015-2BB42	3269236
	S00 4 kW	230V AC, 50/60Hz	1NO	3RT2016-2AP01	3269242
		230V AC, 50/60Hz	1NC	3RT2016-2AP02	3269243
		24V DC	1NO	3RT2016-2BB41	3269244
		24V DC	1NC	3RT2016-2BB42	3269246
	S00 5,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2017-2AP01	3269252
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2017-2AP02	3269253
		24V DC	1NO	3RT2017-2BB41	3269254
		24V DC	1NC	3RT2017-2BB42	3269256
	S00 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO	3RT2018-2AP01	3269262
		230V AC, 50Hz	1NC	3RT2018-2AP02	3269263
		24V DC	1NO	3RT2018-2BB41	3269264
		24V DC	1NC	3RT2018-2BB42	3269266
	S0 7,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2025-2AP00	3269284
		24V DC	1NO+1NC	3RT2025-2BB40	3269285
	S0 11 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2026-2AP00	3269292
		24V DC	1NO+1NC	3RT2026-2BB40	3269293
	S0 15 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2027-2AP00	3269300
		24V DC	1NO+1NC	3RT2027-2BB40	3269302
	S0 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2028-2AP00	3269309
		24V DC	1NO+1NC	3RT2028-2BB40	3269310

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Storlek	Manöverspänning (V)	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Kontaktor 3RT, skruvanslutning					
	S2 18,5 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2035-1AP00	3260210
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2035-1KB40*	3260493
	S2 22 kW	230 AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2036-1AP00	3260476
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2036-1KB40*	3260517
	S2 30 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2037-1AP00	3260198
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2037-1KB40*	3260542
	S2 37 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2038-1AP00	3260478
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2038-1KB40*	3260544
	S3 37 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2045-1AP00	3260503
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2045-1KB40*	3260548
	S3 45 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2046-1AP00	3260485
		24V DC / 2A PLC-utgångar	1NO+1NC	3RT2046-1KB40*	3260546
	S3 55 kW	230V AC, 50Hz	1NO+1NC	3RT2047-1AP00	3260506
		20-33V AC/DC	1NO+1NC	3RT2047-1NB30	3260515
SIRIUS Hjälprelä 3RH, skruvanslutning					
	S00	230V AC, 50/60Hz	4NO	3RH2140-1AP00	3268822
		24V DC	4NO	3RH2140-1BB40	3268823
		230V AC, 50/60Hz	3NO+1NC	3RH2131-1AP00	3268813
		24V DC	3NO+1NC	3RH2131-1BB40	3268812
		230V AC, 50/60Hz	2NO+2NC	3RH2122-1AP00	3268802
		24V DC	2NO+2NC	3RH2122-1BB40	3268803
SIRIUS Hjälprelä 3RH, fjäderanslutning					
	S00	230V AC, 50/60Hz	4NO	3RH2140-2AP00	3269197
		24V DC	4NO	3RH2140-2BB40	3269198
		230V AC, 50/60Hz	3NO+1NC	3RH2131-2AP00	3269194
		24V DC	3NO+1NC	3RH2131-2BB40	3269195
		230V AC, 50/60Hz	2NO+2NC	3RH2122-2AP00	3269191
		24V DC	2NO+2NC	3RH2122-2BB40	3269192

* Med integrerad varistor

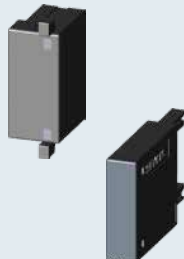
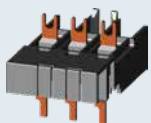
SIRIUS Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Storlek	Inställningsområde (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10, skruvanslutning				
	S00	0,45...0,63	3RU2116-0GB0	3268746
		0,7...1	3RU2116-0JB0	3268748
		0,9...1,25	3RU2116-0KB0	3268749
		1,1...1,6	3RU2116-1AB0	3268750
		1,4...2	3RU2116-1BB0	3268751
		2,2...3,2	3RU2116-1DB0	3268753
		2,8...4	3RU2116-1EB0	3268754
		4,5...6,3	3RU2116-1GB0	3268756
		5,5...8	3RU2116-1HB0	3268757
		7...10	3RU2116-1JB0	3268758
		9...12,5	3RU2116-1KB0	3268759
		11...16	3RU2116-4AB0	3268760
	S0	14...20	3RU2126-4BB0	3268772
		20...25	3RU2126-4DB0	3268774
		27...32	3RU2126-4EB0	3268775
		34...40	3RU2126-4FB0	3268776
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10, fjäderanslutning				
	S00	0,45...0,63	3RU2116-0GC0	3269321
		0,7...1	3RU2116-0JC0	3269323
		0,9...1,25	3RU2116-0KC0	3269324
		1,1...1,6	3RU2116-1AC0	3269325
		1,4...2	3RU2116-1BC0	3269326
		2,2...3,2	3RU2116-1DC0	3269328
		2,8...4	3RU2116-1EC0	3269329
		4,5...6,3	3RU2116-1GC0	3269331
		5,5...8	3RU2116-1HC0	3269332
		7...10	3RU2116-1JC0	3269333
		9...12,5	3RU2116-1KC0	3269334
		11...16	3RU2116-4AC0	3269335
	S0	14...20	3RU2126-4BC0	3269344
		20...25	3RU2126-4DC0	3269346
		27...32	3RU2126-4EC0	3269347
		34...40	3RU2126-4FC0	3269348
SIRIUS Termiskt överlastrelä 3RU, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S2	28...40	3RU2136-4FB0	3260460
		36...45	3RU2136-4GB0	3260466
		40...50	3RU2136-4HB0	3260469
		47...57	3RU2136-4QB0	3260473
		54...65	3RU2136-4JB0	3260471
		62...73	3RU2136-4KB0	3260472
		70...80	3RU2136-4RB0	3260474
	S3	57....75	3RU2146-4KB0	3110449
		70...90	3RU2146-4LB0	3110264
		80...100	3RU2146-4MB0	3110176

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

 
SIRIUS Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Storlek	Inställningsområde (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S00	0,32...1,25	3RB3016-1NB0	3269025
		1...4	3RB3016-1PB0	3269026
		3...12	3RB3016-1SB0	3269028
		4...16	3RB3016-1TB0	3269029
	S0	3...12	3RB3026-1SB0	3269034
		10...40	3RB3026-1VB0	3269035
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, fjäderanslutning				
	S00	0,32...1,25	3RB3016-1NE0	3269171
		1...4	3RB3016-1PE0	3269172
		3...12	3RB3016-1SE0	3269174
		4...16	3RB3016-1TE0	3269175
	S0	3...12	3RB3026-1SE0	3269180
		10...40	3RB3026-1VE0	3269181
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för anslutning på kontaktorer, klass 10E, skruvanslutning				
	S2	12,5...50	3RB3036-1UB0	3260410
		20...80	3RB3036-1WB0	3260417
	S3	12,5...50	3RB3046-1UB0	3110448
		32...115	3RB3046-1XB0	3110182
SIRIUS Elektroniskt överlastrelä 3RB, för fristående installation, klass 10E, utan skruvanslutning, "Pass thru"				
	S2	12,5...50	3RB3036-1UW1	3260427
		20...80	3RB3036-1WW1	3260414
	S3	12,5...50	3RB3046-1UW1	3260606
		32...115	3RB3046-1XW1	3110184

 
För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör till motorskyddsbrytare 3RV2			
	Tvårliggande hjälpkontakt, 1NO+1NC, skruvanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1E	3117903
	Sidomonterad hjälpkontakt, 1NO+1NC, skruvanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-1A	3117900
	Tvårliggande hjälpkontakt, 1NO+1NC, fjäderanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2E	3117788
	Sidomonterad hjälpkontakt, 1NO+1NC, fjäderanslutning (S00, S0, S2, S3)	3RV2901-2A	3117785
	3-fas anslutningsplint för 3-fasskena, med anslutning ovanifrån (S00, S0)	3RV2925-5AB	3117943
	3-fas anslutningsplint för 3-fasskena, med anslutning ovanifrån (S2)	3RV2935-5A	3110138
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1AB	3117560
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1BB	3117562
	3-fasskena för 4 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1CB	3117564
	3-fasskena för 5 motorskyddsbrytare (S00, S0)	3RV1915-1DB	3117566
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1A	3117512
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1B	3117513
	3-fasskena för 4 motorskyddsbrytare (S2)	3RV1935-1C	3117514
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 54mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1CA00	3117406
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 72mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1DA00	3117407
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, svart vred, låsbar i 0-läge, 82mm bred DIN-skena (S2)	3RV1933-1DA00	3117414
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 54mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1FA00	3117409
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 72mm bred DIN-skena (S00,S0)	3RV1923-1GA00	3117410
	Plastkapsling för väggmontage, N- och PE-plint, IP55, nödstoppsvred, låsbar i 0-läge, 82mm bred DIN-skena (S2)	3RV1933-1GA00	3117415

SIRIUS Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, skruvanslutning					
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	4NO	3RH2911-1FA40	3268837
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO+2NC	3RH2911-1HA22	3268848
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	1NO+1NC	3RH2911-1HA11	3268844
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO	3RH2911-1HA20	3268871
Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, fjäderanslutning					
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	4NO	3RH2911-2FA40	3260095
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO+2NC	3RH2911-2HA22	3269213
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	1NO+1NC	3RH2911-2HA11	3269210
	Hjälpkontaktblock	S00, S0, S2, S3	2NO	3RH2911-2HA20	3269211
Tillbehör för kontaktorer 3RT och hjälpreläer 3RH, skruv- och fjäderanslutning					
Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Spänningsområde	Siemens artikelnummer	E-nummer
	RC-skydd	S00	127...240V AC 150...250V DC	3RT2916-1CD00	3268722
	Överspänningsdiod		12...250V DC	3RT2916-1DG00	3268711
	Varistor		24...48V AC 24...70V DC	3RT2916-1BB00	3268704
	RC-skydd	S0	127...240V AC 150...250V DC	3RT2926-1CD00	3268726
	Varistor		24...48V AC 24...70V DC	3RT2926-1BB00	3268705
	RC-skydd	S2	127...240V AC 150...250V DC	3RT2936-1CD00	3260400
	RC-skydd	S3	127...240V AC 150...250V DC	3RT2946-1CD00	3260607
	Varistor	S2, S3	24...48V AC 24...70V DC	3RT2936-1BB00	3260401
Tillbehör motorskyddsbrytare 3RV2 och kontaktorer 3RT2					
Bildexempel	Nominell spänning (V)	Storlek		Siemens artikelnummer	E-nummer
		Kontaktorer (3RT2)	Motorskyddsbrytare (3RV2)		
Anslutningsmodul, skruvanslutning					
	AC/DC	S00	S00/S0	3RA1921-1DA00	3117543
	AC	S0	S00/S0	3RA2921-1AA00	3269012
	DC	S0	S00/S0	3RA2921-1BA00	3269013
	AC/DC	S2	S2	3RA2931-1AA00	3110066
	AC/DC	S3	S3	3RA1941-1AA00	3117551
Anslutningsmodul, fjäderanslutning upp till S0					
	AC/DC	S00	S00	3RA2911-2AA00	3269001
	AC* / DC	S0	S0	3RA2921-2AA0	3269016
	*Distans för DIN-skena, adapter till 3RA2	S0	S0	3RA2911-1CA00	3268989

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör till överlastrelä, skruvanslutning			
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S00)	3RU2916-3AA01	3268780
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S0)	3RU2926-3AA01	3268781
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31 (S2)	3RU2936-3AA01	3110177
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31 (S3)	3RU2946-3AA01	3110178
Tillbehör till överlastrelä, fjäderanslutning			
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S00)	3RU2916-3AC01	3110267
	Anslutningsfäste för fristående installation för: 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 (S0)	3RU2926-3AC01	3110179
Tillbehör SIRIUS-enheter			
	Täcklock med bottenöppning, 17,5mm - för SIRIUS-enheter monterade på DIN-skene i styrskåp	3ZY1321-1AA00	3860941
	Täcklock med bottenöppning, 22,5mm - för SIRIUS-enheter monterade på DIN-skene i styrskåp	3ZY1321-2AA00	3260114
	Push-in-fäste för väggmontering av SIRIUS-enheter i styrskåp	3ZY1311-0AA00	3860940

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Motoreffekt vid 400V (kW)	Överlastskydd (A)	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			24V DC	110...230V AC 110V DC	24V DC	110...230V AC 110V DC
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1001-1AA04	3RM1001-1AA14	3260017	3260018
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1002-1AA04	3RM1002-1AA14	3260019	3260020
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1007-1AA04	3RM1007-1AA14	3260022	3260026
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1001-2AA04	3RM1001-2AA14	3260027	3260028
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1002-2AA04	3RM1002-2AA14	3260029	3260031
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1007-2AA04	3RM1007-2AA14	3260032	3260033
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1201-1AA04	3RM1201-1AA14	3260034	3260035
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1202-1AA04	3RM1202-1AA14	3260036	3260037
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1207-1AA04	3RM1207-1AA14	3260038	3260039
SIRIUS Elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1201-2AA04	3RM1201-2AA14	3260040	3260042
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1202-2AA04	3RM1202-2AA14	3260043	3260045
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1207-2AA04	3RM1207-2AA14	3260046	3260047
Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RM1						
Bildexempel	Beskrivning				Siemens artikelnummer	E-nummer
	3-fasskena för 2 motorskyddsbrytare, skruv				3RM1910-1AA	3260048
	3-fasskena för 3 motorskyddsbrytare, skruv				3RM1910-1BA	3260049
	3-fasskena för 5 motorskyddsbrytare, skruv				3RM1910-1DA	3260050
	Beröringsskydd för 3-fasskena, 3 anslutningar/styck, 10st				3RM1910-6AA	3260052
	Inmatning för 3-fasskena				3RM1920-1AA	3260053

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Motoreffekt vid 400V (kW)	Överlastskydd (A)	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			24V DC	110...230V AC 110V DC	24V DC	110...230V AC 110V DC
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1101-1AA04	3RM1101-1AA14	3260127	3260118
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1102-1AA04	3RM1102-1AA14	3260128	3260121
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1107-1AA04	3RM1107-1AA14	3260124	3260169
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för direktstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1101-2AA04	3RM1101-2AA14	3260117	3260119
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1102-2AA04	3RM1102-2AA14	3260168	3260123
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1107-2AA04	3RM1107-2AA14	3260116	3260129
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, skruvanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1301-1AA04	3RM1301-1AA14	3260176	3260180
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1302-1AA04	3RM1302-1AA14	3260170	3260175
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1307-1AA04	3RM1307-1AA14	3260181	3260173
SIRIUS Felsäkra elektroniska motorstartare 3RM1, för fram/backstart, klass 10A, fjäderanslutning						
	0...0,12	0,1...0,5	3RM1301-2AA04	3RM1301-2AA14	3260171	3260178
	0,09...0,75	0,4...2,0	3RM1302-2AA04	3RM1302-2AA14	3260172	3260179
	0,55...3	1,6...7,0	3RM1307-2AA04	3RM1307-2AA14	3260177	3260174
Tillbehör Elektroniska motorstartare 3RM1						
Bildexempel	Beskrivning				Siemens artikelnummer	E-nummer
	Säkringsmodul för adapter till 8US1-skensystem, säkring 3NW6007-1 ingår (gG 20A) Bilden till vänster				3RM1932-1AB	3110268
	Adapter för 35 mm DIN-skens Bilden till höger				8US1716-0RK00	3110190

SIRIUS Lågspänningsapparater										
Bildexempel	Spänning (V)	Omgivningstemperatur 40 °C			Storlek	Siemens artikelnummer		E-nummer		
		Märkström (A)	Motoreffekt vid:			24V AC/DC	110...230V AC/DC	24V AC/DC	110...230V AC/DC	
			230V (kW)	400V (kW)						
SIRIUS Mjukstartare 3RW3, skruvanslutning										
	200...480	3,6	0,75	1,5	S00	3RW3013-1BB04	3RW3013-1BB14	3311500	3311505	
		6,5	1,5	3		3RW3014-1BB04	3RW3014-1BB14	3311501	3311506	
		9	2,2	4		3RW3016-1BB04	3RW3016-1BB14	3311502	3311507	
		12,5	3	5,5		3RW3017-1BB04	3RW3017-1BB14	3311503	3311508	
		17,6	4	7,5		3RW3018-1BB04	3RW3018-1BB14	3311504	3311509	
		25	5,5	11	S0	3RW3026-1BB04	3RW3026-1BB14	3311510	3311513	
		32	7,5	15		3RW3027-1BB04	3RW3027-1BB14	3311511	3311514	
		38	11	18,5		3RW3028-1BB04	3RW3028-1BB14	3311512	3311515	
		45	11	22	S2	3RW3036-1BB04	3RW3036-1BB14	3311516	3311519	
		63	18,5	30		3RW3037-1BB04	3RW3037-1BB14	3311517	3311520	
		72	22	37		3RW3038-1BB04	3RW3038-1BB14	3311518	3311521	
		80	22	45	S3	3RW3046-1BB04	3RW3046-1BB14	3311522	3311524	
		106	30	55		3RW3047-1BB04	3RW3047-1BB14	3311523	3311525	
SIRIUS Mjukstartare 3RW40 för 3-fasmotorer (med strömbegränsning och integrerat överlastrelä), skruvanslutning										
		200...480	12,5	3	5,5	S0	3RW4024-1BB04	3RW4024-1BB14	3311431	3311449
	25		5,5	11	3RW4026-1BB04		3RW4026-1BB14	3311432	3311450	
	32		7,5	15	3RW4027-1BB04		3RW4027-1BB14	3311433	3311451	
	38		11	18,5	3RW4028-1BB04		3RW4028-1BB14	3311434	3311452	
	45		11	22	S2	3RW4036-1BB04	3RW4036-1BB14	3311435	3311453	
	63		18,5	30		3RW4037-1BB04	3RW4037-1BB14	3311436	3311454	
	72		22	37		3RW4038-1BB04	3RW4038-1BB14	3311437	3311455	
	80		22	45	S3	3RW4046-1BB04	3RW4046-1BB14	3311438	3311456	
	106		30	55		3RW4047-1BB04	3RW4047-1BB14	3311439	3311457	
	200...480	134	37	75	S6	–	3RW4055-6BB44	–	3351300	
		162	45	90	S6	–	3RW4056-6BB44	–	3351301	
		230	75	132	S12	–	3RW4073-6BB44	–	3351302	
Tillbehör Mjukstartare 3RW4										
Bildexempel	Typ	Beskrivning			Storlek	Siemens artikelnummer		E-nummer		
Fläkt										
	3RW402.	Monteras underifrån			S0	3RW4927-8VB00		3311873		
	3RW403. 3RW404.					3RW4947-8VB00		3311874		

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Spänning (V)	Omgivningstemperatur 40 °C			Siemens artikelnummer		E-nummer	
		Märkström (A)	Motoreffekt vid:		24V AC/DC	110...250V AC/DC	24V AC/DC	110...250V AC/DC
			230V (kW)	400V (kW)				
SIRIUS Mjukstartare 3RW52, termistoringång, skruvanslutning								
   	200...480	13	3	5,5	3RW5213-1TC04	3RW5213-1TC14	3311548	3311570
		18	4	7,5	3RW5214-1TC04	3RW5214-1TC14	3311565	3311581
		25	5,5	11	3RW5215-1TC04	3RW5215-1TC14	3311590	3311590
		32	7,5	15	3RW5216-1TC04	3RW5216-1TC14	3311544	3311592
		38	11	18,5	3RW5217-1TC04	3RW5217-1TC14	3311564	3311586
		47	11	22	3RW5224-1TC04	3RW5224-1TC14	3311543	3311572
		63	18,5	30	3RW5225-1TC04	3RW5225-1TC14	3311551	3311559
		77	22	37	3RW5226-1TC04	3RW5226-1TC14	3311533	3311585
		93	22	45	3RW5227-1TC04	3RW5227-1TC14	3311552	3311532
		113	30	55	3RW5234-6TC04	3RW5234-6TC14	3311600	3311584
		143	37	75	3RW5235-6TC04	3RW5235-6TC14	3311588	3311601
		171	45	90	3RW5236-6TC04	3RW5236-6TC14	3311578	3311531
		210	55	110	3RW5243-6TC04	3RW5243-6TC14	3311577	3311594
		250	75	132	3RW5244-6TC04	3RW5244-6TC14	3311579	3311595
		315	90	160	3RW5245-6TC04	3RW5245-6TC14	3311557	3311550
		370	110	200	3RW5246-6TC04	3RW5246-6TC14	3311540	3311582
470	132	250	3RW5247-6TC04	3RW5247-6TC14	3311583	3311589		
570	160	315	3RW5248-6TC04	3RW5248-6TC14	3311591	3311569		
SIRIUS Mjukstartare 3RW55, skruvanslutning								
   	200...480	13	3	5,5	3RW5513-1HA04	3RW5513-1HA14	3311593	3311587
		18	4	7,5	3RW5514-1HA04	3RW5514-1HA14	3311597	3311560
		25	5,5	11	3RW5515-1HA04	3RW5515-1HA14	3311573	3311528
		32	7,5	15	3RW5516-1HA04	3RW5516-1HA14	3311567	3311549
		38	11	18,5	3RW5517-1HA04	3RW5517-1HA14	3311535	3311538
		47	11	22	3RW5524-1HA04	3RW5524-1HA14	3311602	3311603
		63	18,5	30	3RW5525-1HA04	3RW5525-1HA14	3311604	3311605
		77	22	37	3RW5526-1HA04	3RW5526-1HA14	3311598	3311536
		93	22	45	3RW5527-1HA04	3RW5527-1HA14	3311563	3311562
		113	30	55	3RW5534-6HA04	3RW5534-6HA14	3311553	3311566
		143	37	75	3RW5535-6HA04	3RW5535-6HA14	3311530	3311539
		171	45	90	3RW5536-6HA04	3RW5536-6HA14	3311546	3311576
		210	55	110	3RW5543-6HA04	3RW5543-6HA14	3311580	3311541
		250	75	132	3RW5544-6HA04	3RW5544-6HA14	3311547	3311556
		315	90	160	3RW5545-6HA04	3RW5545-6HA14	3311596	3311558
		370	110	200	3RW5546-6HA04	3RW5546-6HA14	3311599	3311499
470	132	250	3RW5547-6HA04	3RW5547-6HA14	3311568	3311555		
570	160	315	3RW5548-6HA04	3RW5548-6HA14	3311534	3311561		

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Kontakter	Bredd (mm)	Manöverspänning	Ställbar tid	Funktioner	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Tidrelä 3RP, multifunktion, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-1AW30	4030096
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-1BW30	4030100
SIRIUS Tidrelä 3RP, tillslagsfördröjt, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,5 s – 10 s	Tillslags- fördröjt	3RP2511-1AW30	4030108
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 30 s		3RP2512-1AW30	4030110
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	5 s – 100 s		3RP2513-1AW30	4030112
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-1AW30	4030114
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-1BW30	4030122
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt med styrsignal, skruvanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	Frånslags- fördröjt	3RP2535-1AW30	4030128
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt utan styrsignal, skruvanslutning							
	1CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s	Frånslags- fördröjt	3RP2540-1AW30	4030131
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s		3RP2540-1BW30	4030133
SIRIUS Tidrelä 3RP med Y/D-funktion, skruvanslutning							
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 20 s	Y/D	3RP2574-1NW30	4030143
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	3 s – 60 s		3RP2576-1NW30	4030147

CO change-over contact = Växlande kontakt

SIRIUS Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Kontakter	Bredd (mm)	Manöverspänning	Ställbar tid	Funktioner	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Tidrelä 3RP, multifunktion, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	13	3RP2505-2AW30	4030096
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	27	3RP2505-2BW30	4030106
SIRIUS Tidrelä 3RP, tillslagsfördröjt, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,5 s – 10 s	Tillslags- fördröjt	3RP2511-2AW30	4030109
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 30 s		3RP2512-2AW30	4030111
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	5 s – 100 s		3RP2513-2AW30	4030113
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-2AW30	4030123
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h		3RP2525-2BW30	4030125
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt med styrsignal, fjäderanslutning							
	1CO	17,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 100 h	Frånslags- fördröjt	3RP2535-2AW30	4030129
SIRIUS Tidrelä 3RP, frånslagsfördröjt utan styrsignal, fjäderanslutning							
	1CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s	Frånslags- fördröjt	3RP2540-2AW30	4030135
	2CO	22,5	12 - 240V AC/DC	0,05 s – 600 s		3RP2540-2BW30	4030137
SIRIUS Tidrelä 3RP med Y/D-funktion, fjäderanslutning							
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	1 s – 20 s	Y/D	3RP2574-2NW30	4030145
	2NO	22,5	12 - 240V AC/DC	3 s – 60 s		3RP2576-2NW30	4030149

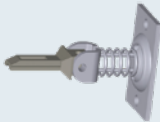
CO change-over contact = Växlande kontakt

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Aktuator	Stålrulle	Plastrulle	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Gränslägesbrytare 3SE i metall, 40mm bred, enligt EN 50041, fjäderbelastade kontakter						
	Enkelstång i rostfritt stål			1NO+1NC	3SE5112-0CC02	3813203
	Stålrulle, 13mm	X - 13mm			3SE5112-0CD02	3813205
	Rullarm i stål, med plastrulle		X - 22mm		3SE5112-0CE01	3813207
	Vinklad arm av stål, med plastrulle		X - 22mm		3SE5112-0CF01	3813209
	Vipparm av stål 30mm, med plastrulle		X - 19mm		3SE5112-0CH01	3813211
	Fritt justerbar vipparm i stål		X - 19mm		3SE5112-0CH50	3813214
	Aluminiumstav - 200mm				3SE5112-0CH80	3813219
	142,5mm lång fjäder inkl.usive 50mm plasttopp				3SE5112-0CR01	3813223

SIRIUS Säkerhetsbrytare 3SE i metall med förregling, nyckelförföring från 5 riktningar

Bildexempel	Kontakter	Bredd	Siemens artikelnummer	E-nummer
	1NO+2NC	54mm	Fjäderlåsning med hjälpöppning	
			3SE5312-0SD11	3812931
			Fjäderlåsning med hjälpöppning - nyckel	
			3SE5312-0SE11	3812934
			Magnetlåsning	
			3SE5312-0SB11	3812928

Aktuator ingår ej, dessa beställs separat, se nedan.

Aktuatorer - Nycklar				
Bildexempel	Typ	Längd	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Standard	75,6mm	3SE5000-0AV01	3812922
	Lodrätt montage	53mm	3SE5000-0AV02	3812923
	Horisontellt montage	47mm	3SE5000-0AV03	3812924
	Universalnyckel	77mm	3SE5000-0AV05	3812926

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/sirius

SIRIUS Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning	Tidsfördröjning utgångar	Manöverspänning	Utgångs- kretsar - NO	Signalutgång NC	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Basic, 22,5mm, skruvanslutning							
	Reläutgångar	–	24V AC/DC	3	1	3SK1111-1AB30	3860044
		–	110 - 240V AC/DC	3	1	3SK1111-1AW20	3860056
	Halvledarutgångar	–	24V DC	2	1	3SK1112-1BB40	3860068
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Basic, 22,5mm, fjäderanslutning							
	Reläutgångar	–	24V AC/DC	3	1	3SK1111-2AB30	3860052
		–	110 - 240V AC/DC	3	1	3SK1111-2AW20	3860069
	Halvledarutgångar	–	24V DC	2	1	3SK1112-2BB40	3860070
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning							
	Reläutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1121-1AB40	3860043
	Momentan/ fördröjd	0,05 – 3 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB41	3860071
		0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-1CB42	3860050
	Halvledarutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1122-1AB40	3860037
	Momentan/ fördröjd	0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1122-1CB42	3860017
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, fjäderanslutning							
	Reläutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1121-2AB40	3860045
	Momentan/ fördröjd	0,05 – 3 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB41	3860061
		0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1121-2CB42	3860059
	Halvledarutgångar	–	24V DC	3	1	3SK1122-2AB40	3860039
	Momentan/ fördröjd	0,5 – 30 s	24V DC	2 / 2tv	–	3SK1122-2CB42	3860066

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/safety-relays

 
SIRIUS Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning	Tidsfördröjning utgångar	Manöverspänning	Utgångs- kretsar - NO	Signalutgång NC	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced - Expansionsmodul med ingångar, 17,5mm, skruvanslutning							
	Ger 1 extra ingång för 2-kanalsgivare eller 2 extra ingångar för 1-kanalsgivare	–	24V DC	–	–	3SK1220-1AB40	3860042
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced - Expansionsmodul med ingångar, 17,5mm, fjäderanslutning							
	Ger 1 extra ingång för 2-kanalsgivare eller 2 extra ingångar för 1-kanalsgivare	–	24V DC	–	–	3SK1220-2AB40	3860047
SIRIUS Säkerhetsrelä 3SK1 Advanced, 22,5mm, skruvanslutning Säkerhetsrelä Advanced, Expansionsmodul 4RO, 22,5mm							
	Reläutgångar, skruvanslutning	–	24V DC	4	1	3SK1211-1BB40	3860016
	Reläutgångar, fjäderanslutning	–	24V DC	4	1	3SK1211-2BB40	3860062
Adapterplatta för anslutning utan kablage på DIN-skena. För Advanced säkerhetsrelä samt expansionsmodul							
	För expansionsmodul, 17,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-1BA00	3860077
	För säkerhetsrelä och expansionsmodul, 22,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-2BA00	3860076
	För säkerhetsrelä och expansionsmodul, med terminering, 22,5mm	–	–	–	–	3ZY1212-2DA00	3860074

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10
www.siemens.com/safety-relays

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Kontakt	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning						
	Tryckknapp med plant trycke, impulskontakt	● 1NO	3SU1100-0AB10-1BA0	3SU1150-0AB10-1BA0	3745239	3745257
		● 1NC	3SU1100-0AB20-1CA0	3SU1150-0AB20-1CA0	3745240	3745258
		● 1NO	3SU1100-0AB30-1BA0	3SU1130-0AB30-1BA0	3745276	3745496
		● 1NO	3SU1100-0AB40-1BA0	3SU1150-0AB40-1BA0	3745241	3745259
		● 1NO	3SU1100-0AB50-1BA0	3SU1150-0AB50-1BA0	3745242	3746277
		○ 1NO	3SU1100-0AB60-1BA0	3SU1130-0AB60-1BA0	3745278	3745493
			Plast med frontring i metall		Plast med frontring i metall	
		● 1NO	3SU1130-0AB10-1BA0	–	3745497	–
		● 1NO	3SU1130-0AB20-1BA0	–	3745488	–
		● 1NO	3SU1130-0AB30-1BA0	–	3745496	–
		● 1NO	3SU1130-0AB40-1BA0	–	3745490	–
		● 1NO	3SU1130-0AB50-1BA0	–	3745495	–
		○ 1NO	3SU1130-0AB60-1BA0	–	3745493	–
	Belyst tryckknapp med plant trycke, impulskontakt, integrerad LED 24V AC/DC 		Plast	Metall	Plast	Metall
		● 1NO	3SU1102-0AB20-1BA0	–	3745293	–
		● 1NO	3SU1102-0AB30-1BA0	3SU1152-0AB30-1BA0	3745295	3745658
		● 1NO	3SU1102-0AB40-1BA0	3SU1152-0AB40-1BA0	3745243	3745260
		● 1NO	3SU1102-0AB50-1BA0	3SU1152-0AB50-1BA0	3745287	3745653
		○ 1NO	3SU1102-0AB60-1BA0	3SU1152-0AB60-1BA0	3745244	3745261
		∅ 1NO	3SU1102-0AB70-1BA0	3SU1152-0AB70-1BA0	3745245	3745652
			Plast med frontring i metall		Plast med frontring i metall	
		● 1NO	3SU1132-0AB20-1BA0	–	3745505	–
		● 1NO	3SU1132-0AB30-1BA0	–	3745504	–
		● 1NO	3SU1132-0AB40-1BA0	–	3745507	–
		● 1NO	3SU1132-0AB50-1BA0	–	3745502	–
		○ 1NO	3SU1132-0AB60-1BA0	–	3745500	–
∅ 1NO	3SU1132-0AB70-1BA0	–	3745503	–		

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Kontakt	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning						
	NÖDSTOPP, röd välvd tryckknapp med gul bottenplatta, Ø 40mm, vrid-återställning, inskription EMERGENCY STOP	1NC	3SU1100-1HB20-1CG0	3SU1150-1HB20-1CG0	3745330	3745682
	Kort omkopplare med svart och vitt vred. Kan vara belyst. 	 1NO, låsande	3SU1100-2BF60-1BA0	3SU1150-2BF60-1BA0	3745246	3745263
		 1NO, 1NO, låsande	3SU1100-2BL60-1NA0	3SU1150-2BL60-1NA0	3745248	3745687
		 1NO, 1NO, impuls	3SU1100-2BM60-1NA0	3SU1150-2BM60-1NA0	3745249	3745689
		Plast med frontring i metall		Plast med frontring i metall		
		 1NO, låsande	3SU1130-2BF60-1BA0	–	3745533	–
		 1NO, 1NO, låsande	3SU1130-2BL60-1NA0	–	3745529	–
		 1NO, 1NO, impuls	3SU1130-2BM60-1NA0	–	3745528	–
			RONIS Nyckel-manövrerad omkopplare	 1NO, låsande	3SU1100-4BF11-1BA0	3SU1150-4BF11-1BA0
Plast med frontring i metall				Plast med frontring i metall		
3SU1130-4BF11-1BA0	–			3745535	–	

SIRIUS Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Beskrivning	Kontakt	Mekanisk lösning	Siemens artikelnummer		E-nummer		
				Plast	Metall	Plast	Metall	
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning								
	Joystick, impulskontakt, 2 omkopplingspositioner, vertikal	2NO	Nej	3SU1100-7AD10-1NA0	3SU1150-7AD88-1NA0	3746087	3746091	
			Ja	3SU1100-7BD10-1NA0	3SU1150-7BD88-1NA0	3746093	3746097	
	Joystick, impulskontakt, 4 omkopplingspositioner, vertikal	4NO	Nej	3SU1100-7AF10-1QA0	3SU1150-7AF88-1QA0	3746088	3746092	
			Ja	3SU1100-7BF10-1QA0	3SU1150-7BF88-1QA0	3746094	3746098	
	Joystick, låsande, 2 omkopplingspositioner, vertikal	2NO	Nej	3SU1100-7AB10-1NA0	3SU1150-7AB88-1NA0	3746297	3746320	
			Ja	3SU1100-7BB10-1NA0	3SU1150-7BB88-1NA0	3746299	3746324	
	Joystick, låsande, 4 omkopplingspositioner, vertikal	4NO	Nej	3SU1100-7AE10-1QA0	3SU1150-7AE88-1QA0	3746298	3746323	
			Ja	3SU1100-7BE10-1QA0	3SU1150-7BE88-1QA0	3746300	3746325	
		Potentiometer	–	Motstånd	Plast	Metall	Plast	Metall
				1k Ohm	3SU1200-2PQ10-1AA0	3SU1250-2PQ10-1AA0	3746232	3746235
4,7k Ohm				3SU1200-2PR10-1AA0	3SU1250-2PR10-1AA0	3746233	3746236	
10k Ohm				3SU1200-2PS10-1AA0	3SU1250-2PS10-1AA0	3746234	3746237	
Märkskyltar till potentiometer								
 	0...10	–		3SU1900-0BG16-0SA0	–	3746326	–	
	Grafisk symbol "Öka"			3SU1900-0BG16-0RU0	–	3746286	–	
	Utan inskription			3SU1900-0BG16-0AA0	–	3746284	–	

SIRIUS Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning		Manöver- spänning	Siemens artikelnummer		E-nummer	
				Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - kompletta enheter, skruvanslutning							
	Signallampa, slät lins, med integrerad LED 	●	24V AC/DC	3SU1102-6AA20-1AA0	3SU1152-6AA20-1AA0	3745251	3745264
		●		3SU1102-6AA40-1AA0	3SU1152-6AA40-1AA0	3745252	3745265
		○		3SU1102-6AA60-1AA0	3SU1152-6AA60-1AA0	3745253	3745266
	Signallampa, slät lins, med integrerad LED 	●	230V AC	3SU1106-6AA20-1AA0	3SU1156-6AA20-1AA0	3745254	3745267
		●		3SU1106-6AA40-1AA0	3SU1156-6AA40-1AA0	3745255	3745268
		○		3SU1106-6AA60-1AA0	3SU1156-6AA60-1AA0	3745256	3745269
	Signallampa, slät lins, med "trafikljus" LED, klar med röd, grön och gul LED 		6-24V AC/DC	3SU1201-6AG24-1AA0	3SU1251-6AG24-1AA0	3746327	3746328
			230V AC	3SU1201-6AF24-1AA0	3SU1251-6AF24-1AA0	3746333	3746334
Manöverlådor - kompletta enheter i standardutförande, skruvanslutning							
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, Ø 40mm, skyddskrage, vridåterställning, 1NC			3SU1801-0NA00-2AC2	3SU1851-0NA00-2AC2	3745042	3745270
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, Ø 40mm, utan skydds-krage, vridåterställning, 1NC			3SU1801-0NA00-2AA2	3SU1851-0NA00-2AA2	3745022	3745271
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, röd välvd tryckknapp, Ø 40mm, skyddskrage, vridåterställning, 2NC			3SU1801-0NB00-2AC2	3SU1851-0NB00-2AC2	3745049	3745210
	NÖDSTOPP, gul plastkapsling, stor röd välvd tryckknapp, 1NC + 1NO, låsande, dragåterställning			3SU1801-2NG00-2AA2	3SU1851-2NG00-2AA2	3746105	3746120
	Grå plastkapsling, stor svart välvd tryckknapp, 1NO, impulskontakt			3SU1801-2GA00-2AA1	3SU1851-2GA00-2AA1	3746103	3746119

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer (utan hållare)		E-nummer (utan hållare)		
		Plast	Metall	Plast	Metall	
SIRIUS ACT - Aktuatorer och indikatorer (hållare beställs separat)						
   	Tryckknapp med plant trycke, impulskontakt	●	3SU1000-0AB10-0AA0	3SU1050-0AB10-0AA0	3745051	3745126
		●	3SU1000-0AB20-0AA0	3SU1050-0AB20-0AA0	3745050	3745127
		●	3SU1000-0AB40-0AA0	3SU1050-0AB40-0AA0	3745052	3745128
		●	3SU1000-0AB50-0AA0	3SU1050-0AB50-0AA0	3745059	3745129
		○	3SU1000-0AB60-0AA0	3SU1050-0AB60-0AA0	3745060	3745130
		∅	3SU1000-0AB70-0AA0	3SU1050-0AB70-0AA0	3745061	3745131
		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring		
		●	3SU1030-0AB10-0AA0	–	3745552	–
		●	3SU1030-0AB20-0AA0	–	3745548	–
		●	3SU1030-0AB40-0AA0	–	3745546	–
		●	3SU1030-0AB50-0AA0	–	3745543	–
		○	3SU1030-0AB60-0AA0	–	3745540	–
		∅	3SU1030-0AB70-0AA0	–	3745551	–
			Tryckknapp med plant trycke, låsande, tryck-återställning	●	3SU1000-0AA10-0AA0	3SU1050-0AA10-0AA0
Plast med metallfrontring				Plast med metallfrontring		
●	3SU1030-0AA10-0AA0			–	3745554	–
   	Belyst tryckknapp med plant trycke, impulskontakt 	●	3SU1001-0AB20-0AA0	3SU1051-0AB20-0AA0	3745069	3745133
		●	3SU1001-0AB30-0AA0	3SU1051-0AB30-0AA0	3745070	3745134
		●	3SU1001-0AB40-0AA0	3SU1051-0AB40-0AA0	3745071	3745135
		●	3SU1001-0AB50-0AA0	3SU1051-0AB50-0AA0	3745072	3745136
		○	3SU1001-0AB60-0AA0	3SU1051-0AB60-0AA0	3745079	3745137
		∅	3SU1001-0AB70-0AA0	3SU1051-0AB70-0AA0	3745080	3745138
		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring		
		●	3SU1031-0AB20-0AA0	–	3745570	–
		●	3SU1031-0AB30-0AA0	–	3745569	–
		●	3SU1031-0AB40-0AA0	–	3745573	–
		●	3SU1031-0AB50-0AA0	–	3745568	–
		○	3SU1031-0AB60-0AA0	–	3745567	–
		∅	3SU1031-0AB70-0AA0	–	3745566	–
		 	Signallampa med slät lins 	●	3SU1001-6AA20-0AA0	3SU1051-6AA20-0AA0
●	3SU1001-6AA30-0AA0			3SU1051-6AA30-0AA0	3745084	3745140
●	3SU1001-6AA40-0AA0			3SU1051-6AA40-0AA0	3745097	3745142
●	3SU1001-6AA50-0AA0			3SU1051-6AA50-0AA0	3745098	3745143
○	3SU1001-6AA60-0AA0			3SU1051-6AA60-0AA0	3745099	3745144
∅	3SU1001-6AA70-0AA0			3SU1051-6AA70-0AA0	3745100	3745145
	Belyst dubbel tryckknapp, plana trycken, impulskontakt ● grön: I ● röd: O 				3SU1001-3AB42-0AK0	3SU1051-3AB42-0AK0
		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring		
			3SU1031-3AB42-0AK0	–	3745597	–

 
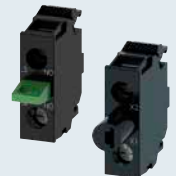
SIRIUS Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer (utan hållare)		E-nummer (utan hållare)	
		Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Aktuatorer och indikatorer (hållare beställs separat)					
	USB-port 3.0, inkl. lock, IP65	3SU1900-0GA10-0AA0	3SU1950-0GA80-0AA0	3746376	3746381
		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
		3SU1930-0GA80-0AA0	–	3746379	–
	RJ45-uttag, cat. 6, inkl. lock, IP65	3SU1900-0GB10-0AA0	3SU1950-0GB80-0AA0	3746377	3746383
		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
		3SU1930-0GB80-0AA0	–	3746380	–
 	Välvd tryckknapp, svart, impulskontakt, Ø 40mm	3SU1000-1BD10-0AA0	3SU1050-1BD10-0AA0	3745105	3745146
	Välvd tryckknapp, röd, låsande, dragåterställning, Ø 40mm	3SU1000-1BA20-0AA0	3SU1050-1BA20-0AA0	3745108	3745147
	Välvd tryckknapp, svart, impulskontakt, Ø 40mm	Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
		3SU1030-1BD10-0AA0	–	3746130	–
	Välvd tryckknapp, röd, låsande, dragåterställning, Ø 40mm	3SU1030-1BA20-0AA0	–	3746156	–
    	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, dragåterställning, Ø 40mm	3SU1000-1HA20-0AA0	3SU1050-1HA20-0AA0	3745109	3745148
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, vridåterställning, Ø 33,8mm	3SU1000-1GB20-0AA0	3SU1050-1GB20-0AA0	3745110	3745149
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, vridåterställning, Ø 40mm	3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1050-1HB20-0AA0	3745111	3745150
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, nyckelåterställning, RONIS SB30	3SU1000-1HF20-0AA0	3SU1050-1HF20-0AA0	3745112	3745831
	Välvd tryckknapp, röd, positiv låsning, nyckelåterställning, CES SSG10	3SU1000-1HR20-0AA0	3SU1050-1HR20-0AA0	3745113	3745833

 
 
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10 News
www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Omkopplingspositioner	Siemens artikelnummer (utan hållare)		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Kort svart vred, kan belysas (hållare beställs separat) 						
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°)		3SU1002-2BF60-0AA0	3SU1052-2BF60-0AA0	3745115	3745152
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°)		3SU1002-2BC60-0AA0	3SU1052-2BC60-0AA0	3745116	3745837
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°)		3SU1002-2BL60-0AA0	3SU1052-2BL60-0AA0	3745117	3745153
	3 positioner, I-0-II, impulskontakt, (2x45°)		3SU1002-2BM60-0AA0	3SU1052-2BM60-0AA0	3745118	3745854
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°)		Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
			3SU1032-2BF60-0AA0	–	3745607	–
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°)		3SU1032-2BC60-0AA0	–	3745604	–
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°)		3SU1032-2BL60-0AA0	–	3745623	–
	3 positioner, I-0-II, impulskontakt, (2x45°)		3SU1032-2BM60-0AA0	–	3745614	–
Lägesvred med rund knapp, vit						
	4 positioner, låsande, 0-I-II-III, (4x90°)		3SU1000-2AS60-0AA0	3SU1050-2AS60-0AA0	3746108	3746110
			Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
			3SU1030-2AS60-0AA0	–	3746109	–

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Omkopplingspositioner	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Nyckelvred						
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°), nyckel uttagbar i 0-position (RONIS, SB30)		3SU1000-4BC01-0AA0	3SU1050-4BC01-0AA0	3745119	3746143
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (RONIS, SB30)		3SU1000-4BF11-0AA0	3SU1050-4BF11-0AA0	3745120	3745154
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (CES, SSG10)		3SU1000-5BF11-0AA0	3SU1050-5BF11-0AA0	3745121	3745160
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i 0-position (CES, SSG10)		3SU1000-5BF01-0AA0	3SU1050-5BF01-0AA0	3745122	3745162
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (CES, SSG10)		3SU1000-5BL11-0AA0	3SU1050-5BL11-0AA0	3745123	3745163
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (RONIS, SB30)		3SU1000-4BL11-0AA0	3SU1050-4BL11-0AA0	3745125	3745164
			Plast med metallfrontring		Plast med metallfrontring	
	2 positioner, 0-I, impulskontakt, (45°), nyckel uttagbar i 0-position (RONIS, SB30)		3SU1030-4BC01-0AA0	–	3746142	–
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (RONIS, SB30)		3SU1030-4BF11-0AA0	–	3745635	–
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i båda positioner (CES, SSG10)		3SU1030-5BF11-0AA0	–	3745636	–
	2 positioner, 0-I, låsande, (90°), nyckel uttagbar i 0-position (CES, SSG10)		3SU1030-5BF01-0AA0	–	3746384	–
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (CES, SSG10)		3SU1030-5BL11-0AA0	–	3746385	–
	3 positioner, I-0-II, låsande, (2x45°), nyckel uttagbar i alla positioner (RONIS, SB30)		3SU1030-4BL11-0AA0	–	3746118	–

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10 News
www.siemens.com/sirius-act

SIRIUS Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Kontakter	Siemens artikelnummer		E-nummer	
			Plast	Metall	Plast	Metall
SIRIUS ACT - Hållare - med och utan kontaktblock						
	För 3 moduler		3SU1500-0AA10-0AA0	3SU1550-0AA10-0AA0	3745165	3745167
	För 4 moduler		3SU1500-0BA10-0AA0	3SU1550-0BA10-0AA0	3746084	3746085
	För 3 moduler, med kontaktblock, skruvanslutning	1NO	3SU1500-1AA10-1BA0	3SU1550-1AA10-1BA0	3745166	3745168
		1NC	3SU1500-1AA10-1CA0	3SU1550-1AA10-1CA0	3746196	3746197
Kontaktblock för frontmontering, skruvanslutning						
	Monteringsdjup 50mm	1NO	3SU1400-1AA10-1BA0		3745169	
		1NC	3SU1400-1AA10-1CA0		3745170	
		2NO	3SU1400-1AA10-1DA0		3746241	
		2NC	3SU1400-1AA10-1EA0		3746242	
		1NO+1NC	3SU1400-1AA10-1FA0		3746206	
	Monteringsdjup 72mm, övervakningskontakt	1NC	3SU1400-1AA10-1HA0		3746080	
Kontaktblock för bottenmontering, skruvanslutning						
	Med 1 kontakt-element	1NO	3SU1400-2AA10-1BA0		3745171	
		1NC	3SU1400-2AA10-1CA0		3745175	
	Med integrerad vit LED (24V (AC/DC))			3SU1401-2BB60-1AA0		3745178
Kontaktblock för frontmontering, fjäderanslutning						
	Monteringsdjup 50mm	1NO	3SU1400-1AA10-3BA0		3745179	
		1NC	3SU1400-1AA10-3CA0		3745180	
Skylthållare med rundad botten, måtten gäller storlek på skylt						
	12,5 x 27mm		3SU1900-0AG10-0AA0		3745213	
	17,5 x 27mm		3SU1900-0AS10-0AA0		3745228	
	27 x 27mm		3SU1900-0AJ10-0AA0		3745227	
Märkskylt för etikethållare (10st)						
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 12,5 x 27mm		3SU1900-0AC16-0AA0		3745229	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 12,5 x 27mm		3SU1900-0AC81-0AA0		3745230	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 17,5 x 27mm		3SU1900-0AD16-0AA0		3745233	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 27 x 27mm		3SU1900-0AE16-0AA0		3745234	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 27 x 27mm		3SU1900-0AE81-0AA0		3745235	
	Svart med vit text, snap-on eller självhäftande, 22 x 22mm		3SU1900-0AF16-0AA0		3745236	
	Silver med svart text, snap-on eller självhäftande, 22 x 22mm		3SU1900-0AF81-0AA0		3745237	

SIRIUS Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Beskrivning	LED	Siemens artikelnummer	E-nummer
SIRIUS ACT - Tillbehör				
 	Blindplugg för kommandoenheter, svart		3SU1900-0FA10-0AA0	3745181
	Blindplugg för kommandoenheter, sandgrå		3SU1930-0FA80-0AA0	3745972
	Blindplugg för kommandoenheter, silver metall		3SU1950-0FA80-0AA0	3745973
	Skyddskrage för välvd tryckknapp		3SU1900-0DY30-0AA0	3745185
 	LED 24V AC/DC, frontmontering, 50mm djup, skruvanslutning	●	3SU1401-1BB20-1AA0	3745188
		●	3SU1401-1BB30-1AA0	3745189
		●	3SU1401-1BB40-1AA0	3745199
		○	3SU1401-1BB60-1AA0	3745008
	LED 230V AC, frontmontering, 50mm djup, skruvanslutning	●	3SU1401-1BF20-1AA0	3745009
		●	3SU1401-1BF30-1AA0	3745010
		●	3SU1401-1BF40-1AA0	3745012
		○	3SU1401-1BF60-1AA0	3745018
	LED 24V AC/DC, frontmontering, 50mm djup, fjäderanslutning	○	3SU1401-1BB60-3AA0	3745019
Bildexempel	Beskrivning	Kommando-punkter	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tom kapsling, plast				
  	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, utan skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AA2	3745020
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, med skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AC2	3745021
	För kommandoenheter, Ø 22mm, grå överdel, utan skyddskrage	1	3SU1801-0AA00-0AB1	3745155
		2	3SU1802-0AA00-0AB1	3745156
		3	3SU1803-0AA00-0AB1	3745157
		4	3SU1804-0AA00-0AB1	3745158
		6	3SU1806-0AA00-0AB1	3745159
Tom kapsling, metall				
  	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, utan skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AA2	3746000
	För kommandoenhet, Ø 22mm, gul överdel, med skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AC2	3745209
	För kommandoenhet, Ø 22mm, grå överdel, utan skyddskrage	1	3SU1851-0AA00-0AB1	3745200
		2	3SU1852-0AA00-0AB1	3745203
		3	3SU1853-0AA00-0AB1	3745206
		4	3SU1854-0AA00-0AB1	3745207
		6	3SU1856-0AA00-0AB1	3745208

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog IC 10 News
www.siemens.com/sirius-act

LOGO! 8 - Logikmoduler			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Basmoduler med display			
	LOGO! 24CE 8DI / 4DO	6ED1052-1CC08-0BA0	4503629
	LOGO! 12 / 24RCE 8DI / 4DO Relä	6ED1052-1MD08-0BA0	4503632
	LOGO! 24RCE 8DI / 4DO Relä	6ED1052-1HB08-0BA0	4503631
	LOGO! 230RCE 8DI / 4DO Relä	6ED1052-1FB08-0BA0	4503630
Basmoduler utan display			
	LOGO! 24CEO 8DI / 4DO	6ED1052-2CC08-0BA0	4503633
	LOGO! 12 / 24RCEO 8DI / 4DO Relä	6ED1052-2MD08-0BA0	4503636
	LOGO! 24RCEO 8DI / 4DO Relä	6ED1052-2HB08-0BA0	4503635
	LOGO! 230RCEO 8DI / 4DO Relä	6ED1052-2FB08-0BA0	4503634
Expansionsmodul, digital			
	LOGO! DM8 24, 4DI / 4DO Transistor	6ED1055-1CB00-0BA2	4503235
	LOGO! DM8 12 / 24R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1MB00-0BA2	4503233
	LOGO! DM8 24R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1HB00-0BA2	4503232
	LOGO! DM8 230R, 4DI / 4DO Relä	6ED1055-1FB00-0BA2	4503234
	LOGO! DM16 24, 8DI / 8DO Transistor	6ED1055-1CB10-0BA2	4503231
	LOGO! DM16 24R, 8DI / 8DO Relä	6ED1055-1NB10-0BA2	4503226
	LOGO! DM16 230R, 8DI / 8DO Relä	6ED1055-1FB10-0BA2	4503228
Expansionsmodul, analog			
	LOGO! AM2, DC 12 ... 24V, 2AE 0 ... 10V eller 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MA00-0BA2	4503230
	LOGO! AM2 RTD, DC 12 ... 24V, 2AE -50 ... 200 °C (Pt100 / 1000)	6ED1055-1MD00-0BA2	4503227
	LOGO! AM2 AQ, 2AA DC 0 ... 10V / 0/4 ... 20 mA	6ED1055-1MM00-0BA2	4503229
Kommunikationsmodul			
	LOGO! CSM 12 / 24, 4 Ethernetportar	6GK7177-1MA20-0AA0	5170476
	LOGO! CSM 230, 4 Ethernetportar	6GK7177-1FA10-0AA0	4506874
	LOGO! CMK2000, KNX	6BK1700-0BA20-0AA0	4503597
	LOGO! CMR2020, GSM/GPRS	6GK7142-7BX00-0AX0	4503247
	LOGO! CMR2040, GPS/4G	6GK7142-7EX00-0AX0	4503550
Display			
	LOGO! Textdisplay, 6 rader, 3 bakgrunds färger, 2 Ethernetportar	6ED1055-4MH08-0BA0	4503637
Mjukvara			
	LOGO! Soft Comfort V8	6ED1058-0BA08-0YA1	4503237
LOGO! Startpaket			
	LOGO! 12/24 RCE, Soft Comfort 8.2, WinCC Basic, nätaggregat, skruvmejsel	6ED1057-3BA01-0AA8	4503675
	LOGO! 230RCE, Soft Comfort 8.2, WinCC Basic, skruvmejsel	6ED1057-3BA03-0AA8	4503664
	LOGO! TD 12/24RCEO, Soft Comfort 8.2, WinCC Basic, nätaggregat, skruvmejsel	6ED1057-3BA11-0AA8	4503666

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog KT10.1
www.siemens.com/sitop

SITOP LOGO!					
Bildexempel	Utgång	Ingång	Mått (H x B x D mm)	Siemens artikelnummer	E-nummer
LOGO!Power – Stabiliserad strömförsörjning för DIN-montage					
	5V DC / 3A	100-240V AC (AC 85...264V / DC 110...300V)	36 x 90 x 53	6EP3310-6SB00-0AY0	5213309
	5V DC / 6,3A		54 x 90 x 53	6EP3311-6SB00-0AY0	5213310
	12V DC / 0,9A		18 x 90 x 53	6EP3320-6SB00-0AY0	5213320
	12V DC / 1,9A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB00-0AY0	5213321
	12V DC / 4,5A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB00-0AY0	5213323
	15V DC / 1,9A		36 x 90 x 53	6EP3321-6SB10-0AY0	5213322
	15V DC / 4A		54 x 90 x 53	6EP3322-6SB10-0AY0	5213324
	24V DC / 0,6A		18 x 90 x 53	6EP3330-6SB00-0AY0	5213325
	24V DC / 1,3A		36 x 90 x 53	6EP3331-6SB00-0AY0	5213311
	24V DC / 2,5A		54 x 90 x 53	6EP3332-6SB00-0AY0	5213326
	24V DC / 4A		72 x 90 x 53	6EP3333-6SB00-0AY0	5213327
SIMATIC NET					
Bildexempel	Beskrivning	RJ45-uttag	Mått (H x B x D)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Kompakt switch för anslutning till SIMATIC					
	LOGO! CSM 12/24	4	71,5 x 90 x 58,2	6GK7177-1MA20-0AA0	5170476
	LOGO! CSM 230	4	72 x 90 x 55	6GK7177-1FA10-0AA0	4506874

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel 10000 3 D'E	Antal poler	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Dvärgbrytare 5SY4, 230/400V, 10kA, enligt standard EN 60898-1, EN 947-2, UL1077 och CSA22.2						
	1	6	5SY4106-6	2116630	5SY4106-7	2116697
		10	5SY4110-6	2116631	5SY4110-7	2116699
		13	5SY4113-6	2116632	5SY4113-7	2116700
		16	5SY4116-6	2116633	5SY4116-7	2116701
		20	5SY4120-6	2116634	5SY4120-7	2116702
		25	5SY4125-6	2116635	5SY4125-7	2116703
		32	5SY4132-6	2116636	5SY4132-7	2116704
		40	5SY4140-6	2116637	5SY4140-7	2116705
		50	5SY4150-6	2116638	5SY4150-7	2116706
		63	5SY4163-6	2116639	5SY4163-7	2116707
	3	6	5SY4306-6	2116650	5SY4306-7	2116733
		10	5SY4310-6	2116651	5SY4310-7	2116735
		13	5SY4313-6	2116652	5SY4313-7	2116736
		16	5SY4316-6	2116653	5SY4316-7	2116737
		20	5SY4320-6	2116654	5SY4320-7	2116738
		25	5SY4325-6	2116655	5SY4325-7	2116739
		32	5SY4332-6	2116656	5SY4332-7	2116740
		40	5SY4340-6	2116657	5SY4340-7	2116741
		50	5SY4350-6	2116658	5SY4350-7	2116742
		63	5SY4363-6	2116659	5SY4363-7	2116743
Dvärgbrytare 5SY60, 230V, 6kA, N till höger, enligt standard EN 60898-1						
	1+N	6	5SY6006-6	2115052	5SY6006-7	2115062
		10	5SY6010-6	2115054	5SY6010-7	2115064
		13	5SY6013-6	2115055	5SY6013-7	2115065
		16	5SY6016-6	2115056	5SY6016-7	2115066
		20	5SY6020-6	2115057	5SY6020-7	2115067
		25	5SY6025-6	2115058	5SY6025-7	2115068
		32	5SY6032-6	2115059	5SY6032-7	2115069

 
För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Antal poler	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
						
Jordfelsbrytare, typ A, 50/60Hz, N-anslutning till höger						
	1P+N	10	16	230	5SV3111-6	2167734
			16		5SV3311-6	2167735
		30	25		5SV3312-6	2167736
			40		5SV3314-6	2167737
			63		5SV3316-6	2167738
			80		5SV3317-6	2167739
		100	25		5SV3412-6	2167748
			40		5SV3414-6	2167749
			63		5SV3416-6	2167755
			80		5SV3417-6	2167764
		300	25		5SV3612-6	2167781
			40		5SV3614-6	2167782
			63		5SV3616-6	2167783
			80		5SV3617-6	2167784
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6	2167740
			40		5SV3344-6	2167741
			63		5SV3346-6	2167744
			80		5SV3347-6	2167747
		100	25		5SV3442-6	2167765
			40		5SV3444-6	2167769
			63		5SV3446-6	2167770
			80		5SV3447-6	2167780
		300	25		5SV3642-6	2167785
			40		5SV3644-6	2167786
			63		5SV3646-6	2167787
			80		5SV3647-6	2167788
		500	25		5SV3742-6	2167789
			40		5SV3744-6	2167790
			63		5SV3746-6	2167791
			80		5SV3747-6	2167792

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater									
Bildexempel för alla JFB 	Antal poler	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer			
Jordfelsbrytare, typ A, 50/60Hz, N-anslutning till vänster									
	1P+N	10	16	230	5SV3111-6KL	2167796			
			16		5SV3311-6KL	2167797			
			25		5SV3312-6KL	2167798			
			40		5SV3314-6KL	2167799			
			63		5SV3316-6KL	2167801			
			80		5SV3317-6KL	2167802			
		100	25		5SV3412-6KL	2167811			
			40		5SV3414-6KL	2167812			
			63		5SV3416-6KL	2167813			
			80		5SV3417-6KL	2167815			
		300	25		5SV3612-6KL	2167818			
			40		5SV3614-6KL	2167819			
			63		5SV3616-6KL	2167820			
			80		5SV3617-6KL	2167821			
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KL	2167803			
			40		5SV3344-6KL	2167805			
			63		5SV3346-6KL	2167807			
			80		5SV3347-6KL	2167809			
		300	25		5SV3642-6KL	2167822			
			40		5SV3644-6KL	2167823			
			63		5SV3646-6KL	2167824			
			80		5SV3647-6KL	2167827			
		500	63		5SV3746-6KL	2167829			
		Jordfelsbrytare, typ A, 50/60Hz, korttidsfördröjd  , N-anslutning till höger							
			1P+N		30	25	230	5SV3312-6KK01	2168030
						40		5SV3314-6KK01	2168037
						63		5SV3316-6KK01	2168048
80	5SV3317-6KK01			2168051					
300	25			5SV3612-6KK01	2168074				
	40			5SV3614-6KK01	2168077				
	63			5SV3616-6KK01	2168088				
	80			5SV3617-6KK01	2168097				
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KK01	2168053			
			40		5SV3344-6KK01	2168056			
			63		5SV3346-6KK01	2168059			
			80		5SV3347-6KK01	2168068			
		300	25		5SV3642-6KK01	2168107			
			40		5SV3644-6KK01	2168119			
			63		5SV3646-6KK01	2168129			
			80		5SV3647-6KK01	2168165			

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel för alla JFB 	Antal poler	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer	
Jordfelsbrytare, typ A, selektiv  50/60Hz							
	1P+N N-anslutning till höger	300	25	230	5SV3612-8	2168075	
			40		5SV3614-8	2168079	
			63		5SV3616-8	2168089	
			80		5SV3617-8	2168099	
	1P+N N-anslutning till vänster	300	40	230	5SV3614-8KL	2168086	
			63		5SV3616-8KL	2168094	
		3P+N N-anslutning till höger	300	25	400	5SV3642-8	2168113
				40		5SV3644-8	2168127
63				5SV3646-8		2168148	
80				5SV3647-8		2168169	
3P+N N-anslutning till vänster	300	63	400	5SV3646-8KL	2168154		
Jordfelsbrytare, typ A, SIGRES - för aggressiva miljöer, 50/60Hz, N-anslutning till höger							
	1P+N	30	25	230	5SV3312-6KK12	2168032	
			40		5SV3314-6KK12	2168038	
			63		5SV3316-6KK12	2168049	
	3P+N	30	25	400	5SV3342-6KK12	2168054	
			40		5SV3344-6KK12	2168057	
			63		5SV3346-6KK12	2168066	
		300	40		5SV3644-6KK12	2168121	
			63		5SV3646-6KK12	2168144	
Jordfelsbrytare, typ F, korttidsfördröjd, 50/60Hz, N-anslutning till höger							
 	1P+N	30	25	230	5SV3312-3	2168029	
			40		5SV3314-3	2168035	
			63		5SV3316-3	2168039	
			80		5SV3317-3	2168050	
	3P+N	30	25	400	5SV3342-3	2168052	
			40		5SV3344-3	2168055	
			63		5SV3346-3	2168058	
			80		5SV3347-3	2168067	
Jordfelsbrytare SIQUENCE, typ B, korttidsfördröjd, 400V, 50/60Hz							
 	3P+N	30	25	400	5SV3342-4	2167974	
			40		5SV3344-4	2167951	
			63		5SV3346-4	2167989	
			80		5SV3347-4	2167976	
		300	25		5SV3642-4	2168193	
			40		5SV3644-4	2168175	
			63		5SV3646-4	2168206	
			80		5SV3647-4	2168195	
	500	25	5SV3742-4		2168181		
		40	5SV3744-4		2168196		
		63	5SV3746-4		2168176		
		80	5SV3747-4		2168201		

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel för alla JFB  kHz	Antal poler	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Jordfelsbrytare SIQUENCE, typ B, selektiv, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	300	63	400	5SV3646-5	2167979
			80		5SV3647-5	2168173
		500	63		5SV3746-5	2168207
			80		5SV3747-5	2167949
Jordfelsbrytare SIQUENCE, typ B+, korttidsfördröjd, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	30	25	400	5SV3342-4KK14	2168258
			40		5SV3344-4KK14	2168269
			63		5SV3346-4KK14	2168229
			80		5SV3347-4KK14	2168243
		300	25		5SV3642-4KK14	2168278
			40		5SV3644-4KK14	2168255
			63		5SV3646-4KK14	2168273
			80		5SV3647-4KK14	2168239
Jordfelsbrytare SIQUENCE, typ B+, selektiv, 400V, 50/60Hz						
	3P+N	300	63	400	5SV3646-5KK14	2168244
80			5SV3647-5KK14		2168242	
Jordfelsblock för dvärgbrytare 5SY4/6/7						
Bildexempel för alla jordfelsblock 	Modulbredd	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Jordfelsblock, typ A, 2-polig						
	2 + 2	30	0,3...40	230	5SM2322-6	2168100
		300			5SM2622-6	2168101
		30	0,3...63		5SM2325-6	2168102
		300			5SM2625-6	2168103
Jordfelsblock, typ A, 4-polig						
	3 + 4	30	0,3...40	400	5SM2342-6	2168108
		300			5SM2642-6	2168109
		30	0,3...63		5SM2345-6	2168110
		300			5SM2645-6	2168112
Jordfelsblock, typ A, 2-polig, korttidsfördröjd						
	30 2 + 2	30	0,3...40	230	5SM2322-6KK01	2168270
			0,3...63		5SM2325-6KK01	2168257
Jordfelsblock, typ A, 4-polig, korttidsfördröjd						
	3 + 4	30	0,3...40	400	5SM2342-6KK01	2168274
			0,3...63		5SM2345-6KK01	2168272
Jordfelsblock, typ A, 2-polig, selektiv						
	2 + 2	300	0,3...40	230	5SM2622-8	2168105
			0,3...63		5SM2625-8	2168106
Jordfelsblock, typ A, 4-polig, typ A, selektiv						
	3 + 4	300	0,3...63	400	5SM2645-8	2168114

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel 	Märkfelström (mA)	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
			Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Personskyddsbrytare, typ A, 6kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anlutning till höger						
	30	10	5SU1356-6KK10	2167998	5SU1356-7KK10	2168002
		13	5SU1356-6KK13	2167999	5SU1356-7KK13	2168003
		16	5SU1356-6KK16	2168000	5SU1356-7KK16	2168004
		20	5SU1356-6KK20	2168268	5SU1356-7KK20	2168005
		25	5SU1356-6KK25	2168271	5SU1356-7KK25	2168006
		32	5SU1356-6KK32	2168275	5SU1356-7KK32	2168007
		40	5SU1356-6KK40	2168259	5SU1356-7KK40	2168008
Personskyddsbrytare, typ A, 10kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anlutning till höger						
	10	6	5SU1154-6KK06	2168265	5SU1154-7KK06	2167914
		10	5SU1154-6KK10	2168276	5SU1154-7KK10	2168033
		13	5SU1154-6KK13	2168280	5SU1154-7KK13	2168238
		16	5SU1154-6KK16	2168264	5SU1154-7KK16	2168267
	30	6	5SU1354-6KK06	2168009	5SU1354-7KK06	2168020
		10	5SU1354-6KK10	2168016	5SU1354-7KK10	2168021
		13	5SU1354-6KK13	2168018	5SU1354-7KK13	2168022
		16	5SU1354-6KK16	2168019	5SU1354-7KK16	2168023
		20	5SU1354-6KK20	2168238	5SU1354-7KK20	2168024
		25	5SU1354-6KK25	2168267	5SU1354-7KK25	2168025
		32	5SU1354-6KK32	2168266	5SU1354-7KK32	2168026
		40	5SU1354-6KK40	2168034	5SU1354-7KK40	2168027
		Personskyddsbrytare, typ F, korttidsfördröjd, 10kA, 1P+N, 230V, 50/60Hz, N-anlutning till höger				
	30	6	5SU1354-3KK06	2167718	5SU1354-4KK06	2167832
		10	5SU1354-3KK10	2167719	5SU1354-4KK10	2167833
		13	5SU1354-3KK13	2167732	5SU1354-4KK13	2167835
		16	5SU1354-3KK16	2167733	5SU1354-4KK16	2167837
		20	5SU1354-3KK20	2167793	5SU1354-4KK20	2167839
		25	5SU1354-3KK25	2167794	5SU1354-4KK25	2167841
		32	5SU1354-3KK32	2167795	5SU1354-4KK32	2167842
		40	5SU1354-3KK40	2167831	5SU1354-4KK40	2167843
Personskyddsbrytare, typ A, 6kA, 1P+N, 230V, 50Hz, N-anlutning till höger, 1 modul bred						
	30	2	–	–	5SV1316-7KK02	2168194
		4	–	–	5SV1316-7KK04	2167952
		6	5SV1316-6KK06	2168256	5SV1316-7KK06	2168224
		10	5SV1316-6KK10	2167988	5SV1316-7KK10	2168214
		13	5SV1316-6KK13	2168182	5SV1316-7KK13	2168200
		16	5SV1316-6KK16	2167957	5SV1316-7KK16	2167955
		Storpack, 12st				
	6	5SV1316-6GV06	2168283	5SV1316-7GV06	2168287	
	10	5SV1316-6GV10	2168284	5SV1316-7GV10	2168288	
	13	5SV1316-6GV13	2168285	5SV1316-7GV13	2168289	
	16	5SV1316-6GV16	2168286	5SV1316-7GV16	2168290	

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel 	Märkström (A)	B-karakteristik		C-karakteristik	
		Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Ljusbågsdetektor - AFDD (Arc Fault Detection Device) med integrerad dvärgbrytare, 6kA, 1P+N, 230V, 50Hz, N-anslutning till höger, 1 modul					
	6	5SV6016-6KK06	2116149	5SV6016-7KK06	2116174
	10	5SV6016-6KK10	2116146	5SV1316-7KK10	2116175
	16	5SV6016-6KK16	2116128	5SV6016-7KK16	2116147
	20	5SV6016-6KK20	2116148	5SV6016-7KK20	2116126
	25	5SV6016-6KK25	2116107	5SV6016-7KK25	2116127
	32	5SV6016-6KK32	2116129	5SV6016-7KK32	2116176
	Storpack, 12st				
	6	5SV6016-6GV06	2116221	5SV6016-7GV06	2116226
	10	5SV6016-6GV10	2116222	5SV6016-7GV10	2116227
	13	5SV6016-6GV13	2116223	-	-
	16	5SV6016-6GV16	2116224	5SV6016-7GV16	2116228
	25	5SV6016-6GV25	2116225	-	-
Ljusbågsdetektor - AFDD					
	För montering med personskyddsbrytare 5SV1 1P+N (1 modul) eller dvärgbrytare 5SY60 1P+N (1 modul)				
	230V AC, 50Hz, upp till 16A		5SM6011-2		2116193
	230V AC, 50Hz, upp till 40A		5SM6014-2		2115931
	För montering med personskyddsbrytare 1P+N (2 moduler) eller dvärgbrytare 5SY/5SL4 1P+N (2 moduler), 1-16A, 230V. 1+2 moduler bred. Ej för 5SY5/5SY8/SY60.				
	2-polig, 230V AC, 50Hz, upp till 16A		5SM6021-2		2115936
	2-polig, 230V AC, 50Hz, upp till 40A		5SM6024-2		2115937

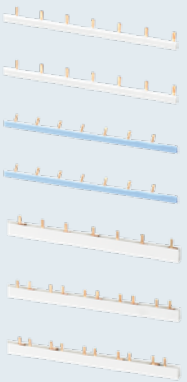
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Manöverspänning (V)	Modulbredd	Siemens artikelnummer	E-nummer
Fjärrmanövrering					
	Basic Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare eller upp till 3P personskydsbrytare	12...30V AC 12...48V DC	1,5	5ST3053	2116104
		177...270V AC	2	5ST3054	2116103
	Power Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare, upp till 3P personskydsbrytare, 4P jordfelsbrytare, jordfelsblock + dvärgbrytare, strömställare 5TL1 och fränksiljare 5TE2	12...30V AC 12...48V DC	2	5ST3055	2116100
		177...270V AC	2	5ST3056	2116101
	Power, ARD <i>(Automatisk återställning)</i> Kan anslutas till 1-4P dvärgbrytare, upp till 3P personskydsbrytare, 4P jordfelsbrytare, jordfelsblock + dvärgbrytare, strömställare 5TL1 och fränksiljare 5TE2	12...30V AC 12...48V DC	2	5ST3057	2116098
		177...270V AC	2	5ST3058	2116102
Tillbehör för fjärrmanövrering					
	Adapter till 1-2P dvärgbrytare 5SY4/5/6/7/8			5ST3820-1	2116095
	Adapter till 3-4P dvärgbrytare 5SY4/5/6/7/8, 3P personskydsbrytare 5SU1			5ST3820-2	2116096
	Adapter till jordfelsbrytarblock 5SM2. Välj även adapter för vilken typ av dvärgbrytare som är vald till. (5ST3820-1/2/6/7)			5ST3820-3	2116093
	Adapter till 1-2P personskydsbrytare 5SU1			5ST3820-5	2116097
	Adapter till 1-2P dvärgbrytare 5SL4/6, 1-2P Strömställare 5TL1 och 3-4P jordfelsbrytare 5SV3			5ST3820-6	2116094
	Adapter till 3-4P dvärgbrytare 5SL4/6, 3-4P Strömställare 5TL1			5ST3820-7	2116099
	Adapter för 1-2P strömställare 5TL11/12			5ST3820-8	2116106
	Adapter för 3-4P strömställare 5TL11/12			5ST3821-1	2116105

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Beskrivning	Kontakter	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör för dvärgbrytare 5SY och 5SL, personskyddsbrytare 5SU1, jordfelsbrytare 5SV och strömställare 5TE8 och 5TL1				
	Hjälpkontakt	1NO+1NC	5ST3010	2117160
		1CO	5ST3016	2116177
		2NO	5ST3011	2117162
		2NC	5ST3012	2117164
	Hjälpkontakt med testknapp	1NO+1NC	5ST3010-2	2117161
	Felsignalkontakt	1NO+1NC	5ST3020	2117166
		2NO	5ST3021	2117167
		2NC	5ST3022	2117168
Felsignalkontakt med testknapp	1NO+1NC	5ST3020-2	2117163	
Bildexempel	Beskrivning	Manöverspänning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör för dvärgbrytare 5SY och 5SL, personskyddsbrytare 5SU1, jordfelsbrytare 5SV				
	Underspanningsutlösare med inbyggd hjälpkontakt	230V AC	5ST3040	2117174
		110V DC	5ST3041	2117176
		24V DC	5ST3042	2117178
	Underspanningsutlösare utan hjälpkontakt	230V AC	5ST3043	2117180
		110V DC	5ST3044	2117182
		24V DC	5ST3045	2117184
	Arbetsströmsutlösare	110-415V AC	5ST3030	2117170
		24-48V DC	5ST3031	2117172
Tillbehör, mekaniska komponenter				
	Manöverspär för dvärgbrytare 5SY, 5SP, 5TE8, hänglås ingår ej (5ST3802)		5ST3801	2117186
	Låsvippa för dvärgbrytare 5SL, jordfelsbrytare 5SV och strömställare 5TL1		5ST3806	2117189
	Hänglås för manöverspär 5ST3801, 5ST3806 och fjärrmanövrering 5ST305.		5ST3802	2117187
	Anslutningsvred för personskyddsbrytare vid anslutning till hjälpkontakt, felsignalkontakt, arbetsströmsutlösare och underspanningsutlösare (5st/påse)		5ST3805-1	2117108

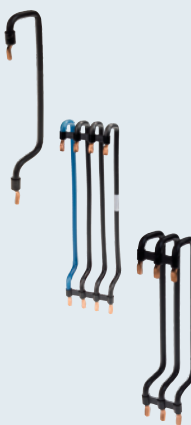
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorers

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Modulbredd	Längd (mm)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Fasskena, 10mm ² , beröringssäker, för Ljusbågsdetektor AFDD (1+N)					
	1-fas, rak, grå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3764-1	2116190
	1-fas, rak, blå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3765-2	2116181
	1-fas, vinklad, blå, kan kapas, 54 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	962	5ST3765-1	2116194
	2-fas (1+N), grå, kan kapas, 56 moduler. För anslutning till 5SM602.-2	1+2	996	5ST3735-1	2116186
	3-fas, grå, kan kapas, 58 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	1033	5ST3740-1	2116185
	4-fas (3+N), grå, kan kapas, 52 moduler. För anslutning till 5SM602.-2	1+2	926	5ST3746-1	2116182
	3-fas, grå, kan ej kapas, 12 moduler. För anslutning till 5SM601.-2	2	210	5ST3615-1	2116200
Fasskena, 10mm ² , för kompakta produkter, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	1000	5ST3774-0	2116215
	1P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 + hjälpkontakt, (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1,5		5ST3778-0	2116211
	3P+N, 1 modul, 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1		5ST3773-0	2116217
	3P+N, för 1 modul 5SV1/5SV6/5SY60 + hjälpkontakt, (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1,5		5ST3777-0	2116208
Fasskena, 10mm ² , för kompakta produkter med start med 5SM6 AFDD, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)	1	1000	5ST3776-0	2116212
	1P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 + hjälpkontakt (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)			5ST3780-0	2116207
	3P+N, för 5SM6 (AFDD) + 1 modul 5SV1/5SY60 (personskyddsbrytare/dvärgbrytare)			5ST3775-0	2116218
Fasskena, 10mm ² , för kompakta produkter med start med jordfelsbrytare, N-anslutning till höger, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, 1 x 2-pol jordfelsbrytare + 10 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	12 moduler	5ST3784-0	2116214
	3P+N, 1 x 4-pol jordfelsbrytare + 5 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)			5ST3783-0	2116209
Fasskena, 10mm ² , för kompakta produkter med start med jordfelsbrytare, N-anslutning till vänster, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1P+N, 1 x 2-pol jordfelsbrytare + 10 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)	1	12 moduler	5ST3784-OKL	2116219
	3P+N, 1 x 4-pol jordfelsbrytare + 5 x 5SV1/5SV6/5SY60 (personskyddsbrytare/ Ljusbågsdetektor+dvärgbrytare/dvärgbrytare)			5ST3783-OKL	2116216

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Modulbredd	Längd (mm)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Fasskena, 10mm ² , för dvärgbrytare, beröringssäker, kan ej kapas					
	3-fas, 2x3-fas (6 moduler)	1	102	5ST3613	2117306
	3-fas, 3x3-fas (9 moduler)	1	158	5ST3614	2117308
	3-fas, 4x3-fas (12 moduler)	1	210	5ST3615	2117309
Fasskena, 16mm ² , för dvärgbrytare, beröringssäker, kan ej kapas					
	3-fas, 2x3-fas (6 moduler)	1	102	5ST3643	2116204
	3-fas, 3x3-fas (9 moduler)	1	158	5ST3644	2116205
	3-fas, 4x3-fas (12 moduler)	1	210	5ST3645	2116203
Fasskena, 10mm ² , för dvärgbrytare, 56 moduler, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	1016	5ST3731	2117334
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3733	2117335
	3-fas	1		5ST3740	2117338
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3742	2117339
	3-fas, 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3744	2117340
	4-fas, för 2-poliga dvärgbrytare eller 1-polig+N personskyddsbytare och jordfelsbrytare	1	1000	5ST3770-2	2168281
Fasskena, 16mm ² , för dvärgbrytare, 12 moduler, beröringssäker, kan kapas, med ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	214	5ST3700	2117380
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3702	2117382
	2-fas	1		5ST3704	2117384
	2-fas, för 2-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1,5		5ST3706	2117386
	3-fas	1		5ST3708	2117388
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3711	2117390
	3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3713	2117392
Fasskena, 16mm ² , för dvärgbrytare, 56 moduler, beröringssäker, kan kapas, utan ändstycken					
	1-fas, vinklad	1	1016	5ST3701	2117381
	1-fas, vinklad, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3703	2117383
	2-fas	1		5ST3705	2117385
	2-fas, för 2-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1,5		5ST3707	2117387
	3-fas	1		5ST3710	2117389
	3-fas, för 3-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1+1+1,5		5ST3712	2117391
	3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkontakt eller felsignalkontakt	1,5		5ST3714	2117393
	4-fas, för 2-poliga dvärgbrytare eller 1-polig+N personskyddsbytare och jordfelsbrytare	1	1000	5ST3770-3	2168282

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

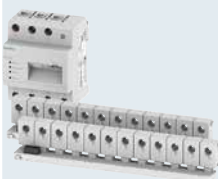
SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer		
Ändestycke för fasskena					
	1-fas, 10-pack	5ST3748	2117342		
	2/3-fas, 10-pack	5ST3750	2117379		
	4-fas, 10-pack	5ST3718	2117397		
	För fasskena med kompakta produkter, 10-pack	5ST3788-0	-		
Beröringsskydd för oanvända anslutningar på fasskena					
	Gula, 5x1st/rad, 10-pack	5ST3655	2117311		
Anslutningsklämma för fasskena 5ST36/37					
	För kabel upp till 25mm² - 690V AC, 1000V DC, 80A				
	Anslutning i mitten	5ST3768-3	2116183		
	Anslutning till vänster	5ST3768-4	2116195		
	Anslutning till höger	5ST3768-5	2116189		
	För kabel upp till 50mm² - 690V AC, 1000V DC, 125A				
	Anslutning i mitten	5ST3760-3	2116201		
	Anslutning till vänster	5ST3760-4	2116199		
	Anslutning till höger	5ST3760-5	2116184		
Anslutningskabel, 16mm², 750V, 80A					
	Färg	Kabellängd	Antal	Siemens artikelnummer	E-nummer
	Blå	125	1	5ST3782-0	2116187
	Svart			5ST3792-0	2116202
	Svart		3	5ST3794-0	2116192
	Blå	150	1	5ST3782-1	2116191
	Svart			5ST3792-1	2116179
	Svart		3	5ST3794-1	2116180
	Blå	200	1	5ST3781-2	2116198
	Svart			5ST3791-2	2116196
	Svart		3	5ST3793-2	2116188
	3 x Svart + 1 x Blå		3+N	5ST3793-3	2116197

DIAZED, hållare, plast, DIN-montage eller skruv på bottenplåt/platta, 500V AC/DC						
Bildexempel	Storlek	Märkström (A)	Gängstorlek	Antal poler	Siemens artikelnummer	E-nummer
	DII	25	E27	1	5SF1060	2012322
				3	5SF5068	2012324
	DIII	63	E33	1	5SF1260	2012323
				3	5SF5268	2012325
DIAZED, hållare, keramik, DIN-montage eller skruv på bottenplåt/platta, 500V AC/DC						
	DII	25	E27	1	5SF1005	2012320
	DIII	63	E33	3	5SF1205	2012332
SETRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Storlek	Märkström (A)	Gängstorlek	ID-färg	Siemens artikelnummer	E-nummer
DIAZED, säkringar						
	DII	2	E27	Rosa	5SB211	2011718
		4		Brun	5SB221	2011719
		6		Grön	5SB231	2011720
		10		Röd	5SB251	2011722
		16		Grå	5SB261	2011724
		20		Blå	5SB271	2011725
		25		Gul	5SB281	2011726
	DIII	32	E33	Lila	5SB4010	2009015
		35		Svart	5SB411	2011727
		50		Vit	5SB421	2011729
		63		Koppar	5SB431	2011730
DIAZED, passdel						
	DII	2	E27	Rosa	5SH310	2000585
		4		Brun	5SH311	2000586
		6		Grön	5SH312	2000587
		10		Röd	5SH313	2000588
		16		Grå	5SH314	2000589
		20		Blå	5SH315	2000590
		25		Gul	5SH316	2000591
	DIII	32	E33	Lila	5SH327	2000000
		35		Svart	5SH317	2000592
		50		Vit	5SH318	2000593
		63		Koppar	5SH320	2000594

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Storlek	Märkström (A)	Gångstorlek	Material	Manöverspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
DIAZED, propphuv, smal modell							
	DII	25	E27	Keramik	500 AC/DC	5SH112	2001211
	DIII	63	E33			5SH113	2001212
DIAZED, propphuv, med inspektionshål							
	DII	25	E27	Keramik	500 AC/DC	5SH122	2001213
	DIII	63	E33			5SH123	2001214
DIAZED, tillbehör: Täckring, passdelsnyckel och passhylsa							
Bildexempel	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer	Bildexempel	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
	DII	5SH3401	2012209		DII --> DIII	5SH302	2001217
	DIII	5SH3411	2012210				
	DII/DIII	5SH3703	1647112				

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Beskrivning	Innehåller	–	–		Siemens artikelnummer	E-nummer	
Elmätare PAC1200, separat undermätning på varje utgående grupp, DIN-montage								
	Multikanalsmätning i en och samma mätare! Sensorerna monteras på anslutningsskena, ansluts sedan till resp. utgående dvärgbrytare för mätning av ström, spänning och effekt.	Startkit 18: 1 datainsamlare, 18st 40A sensorer 2 x 9 sensorskenor	–	–		7KT1222	4222235	
		Startkit 24: 1 datainsamlare, 24st 40A sensorer 2 x sensorskenor				7KT1223	4222236	
	Anslutningsskena, ansluts till datainsamlare 7KT1260	För 3 sensorer				7KT1233	4222215	
		För 6 sensorer				7KT1236	4222216	
		För 9 sensorer				7KT1238	4222221	
För 12 sensorer					7KT1242	4222217		
	Strömsensor	40A				7KT1254	4222218	
		63A				7KT1255	4222219	
	Datainsamlare för kommunikation mellan PC och upp till 96 sensorer. Inställningar görs via webbrowser, excel (csv.), app, powermanager eller data storage						7KT1260	4222220
Bildexempel	Märkström	Modbus RTU	M-Bus	S0-utgångar	MID	LCD-skärm	Siemens artikelnummer	E-nummer
Elmätare PAC1600, 1-fas, 50/60Hz, direktmätning, DIN-montage, 2 moduler								
	63 A	–	–	–	–	–	7KT1651	0900248
		✓	–	–	✓	✓	7KT1652	0900259
		–	✓	–	–	–	7KT1653	0900193
		–	✓	–	✓	✓	7KT1654	0900257
		–	–	1	–	–	7KT1655	0900247
		–	–	1	✓	✓	7KT1656	0900263
Elmätare PAC1600, 3-fas, direktmätning, DIN-montage, 4 moduler								
	80 A	✓	–	–	–	–	7KT1665	0900255
		✓	–	–	✓	✓	7KT1666	0900262
		–	✓	–	–	–	7KT1667	0900254
		–	✓	–	✓	✓	7KT1668	0900246
		–	–	2	–	–	7KT1670	0900194
		–	–	2	✓	✓	7KT1671	0900253
Elmätare PAC1600, 3-fas, trafomätning, DIN-montage, 4 moduler								
	x/5 A	✓	–	–	–	–	7KT1661	0900252
		✓	–	–	✓	✓	7KT1662	0900250
		–	✓	–	–	–	7KT1663	0900249
		–	✓	–	✓	✓	7KT1664	0900260
		–	–	2	–	–	7KT1672	0900261
		–	–	2	✓	✓	7KT1673	0900256

SENTRON Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Beskrivning	Teknisk information	Siemens artikelnummer	E-nummer
Multiinstrument PAC3100				
	Multiinstrument med grafisk display, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface (Modbus RTU) för överföring av mätvärden och konfigurationer. Kan visa 30 olika uppmätta värden.	LCD-skärm 96 x 96mm U _{AUX} : 100...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...250V DC ± 10% Mätängångar U _e : max. 480/277V 3 AC, 50/60Hz I _e : X/5A Skruvanslutning	7KM3133-0BA00-3AA0	4228063
Multiinstrument PAC3200				
	Multiinstrument med grafisk display, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface (Modbus TCP) för överföring av mätvärden och konfigurationer. Kan visa 50 olika uppmätta värden. Expansionsmoduler finns som tillval: • 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET • 7KM PAC RS 485 • 7KM PAC PROFIBUS DP • 7KM PAC I(N), I(Diff), analog	LCD-skärm 96 x 96mm U _{AUX} : 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätängångar U _e : max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I _e : X/1A eller X/5A Skruvanslutning	7KM2112-0BA00-3AA0	4228062
		LCD-skärm 96 x 96mm U _{AUX} : 95...240 V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340 V DC ± 10% Mätängångar U _e : max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I _e : X/1A eller X/5A Ringkabelskoanslutning	7KM2112-0BA00-2AA0	4228061
Multiinstrument PAC4200				
	Multiinstrument med grafisk display, minne, klocka och kalenderfunktion, integrerade digitala in- och utgångar och ett integrerat Ethernetinterface (Modbus TCP) för överföring av mätvärden och konfigurationer. Kan visa 200 olika uppmätta värden. Expansionsmoduler finns som tillval: • 7KM PAC Switched Ethernet PROFINET • 7KM PAC RS 485 • 7KM PAC PROFIBUS DP • 7KM PAC 4DI/2DO • 7KM PAC I(N), I(Diff), analog	LCD-skärm 96 x 96mm U _{AUX} : 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätängångar U _e : max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I _e : X/1A eller X/5A Skruvanslutning	7KM4212-0BA00-3AA0	4228066
		LCD-skärm 96 x 96mm U _{AUX} : 95...240V AC ± 10%, 50/60Hz 110...340V DC ± 10% Mätängångar U _e : max. 690/400V 3 AC, 50/60Hz I _e : X/1A eller X/5A Ringkabelskoanslutning	7KM4212-0BA00-2AA0	4228065

SENTRON Lågspänningsapparater			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Expansionsmoduler			
	PROFINET för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AE01-0AA0	4228069
	PROFIBUS DP för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AB01-0AA0	4222222
	RS 485 för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AM00-0AA0	4228070
	4DI/2DO för PAC4200	7KM9200-0AB00-0AA0	4228067
	I(N), I(Diff), analog mätning av Noll-ledaren, jordfelsövervakning, 2 analoga ingångar (kan användas för mätning av luft- och vattentryck och temperatur), för 7KM PAC3200 och PAC4200	7KM9200-0AD00-0AA0	4222371

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Beskrivning	Kanaler (CO)	Manöverspänning (V)	Märkström (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Digitala veckour						
	Digitalt veckour typ Profi, programmerbar via PC med USB-adapter 7LF4941-0 (mjukvara ingår), 56 program, 2 moduler	1	230	16	7LF4521-0	1330202
		1	24 AC/DC	16	7LF4521-2	1330191
		2	230	16	7LF4522-0	1330195
		2	24 AC/DC	16	7LF4522-2	1330198
	Digitalt veckour typ Astro, (justerar på och av via longitud och latitud och följer solens upp- och nergång), programmerbar via PC med USB-adapter 7LF4941-0 (mjukvara ingår), 56 program, 2 moduler	1	230	16	7LF4531-0	1330197
		2	230	16	7LF4532-0	1330193
Tillbehör till digitala veckour						
	USB-adapter för programmering via mjukvara i PC	–	–	–	7LF4941-0	1330205
	Datanyckel. USB-adapter 7LF4941-0 behövs för att programmera denna nyckel	–	–	–	7LF4941-1	1330203

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Kontakter, färg på vipa	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Max kabelarea (mm ²)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Strömställare						
	1NO, röd	63	230	35	5TL1163-1	2115945
		100		50	5TL1191-1	2115951
	1NO, grå	32		35	5TL1132-0	2115938
		40			5TL1140-0	2115941
		63			5TL1163-0	2115943
		80		50	5TL1180-0	2115947
		100			5TL1191-0	2115949
		125			5TL1192-0	2115953
	2NO, röd	63	400	35	5TL1263-1	2115961
		100		50	5TL1291-1	2115966
	2NO, grå	32		35	5TL1232-0	2115955
		40			5TL1240-0	2115957
		63			5TL1263-0	2115959
		80		50	5TL1280-0	2115963
		100			5TL1291-0	2115965
		125			5TL1292-0	2115967
	3NO, röd	63		35	5TL1363-1	2115975
		100		50	5TL1391-1	2116178
	3NO, grå	32		35	5TL1332-0	2115968
		40			5TL1340-0	2115971
		63			5TL1363-0	2115973
		80		50	5TL1380-0	2115977
		100			5TL1391-0	2115979
		125			5TL1392-0	2115981
	4NO, grå	32		35	5TL1432-0	2115983
		40			5TL1440-0	2115985
		63			5TL1463-0	2115987
		80		50	5TL1480-0	2115989
		100			5TL1491-0	2115991
		125			5TL1492-0	2115993

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

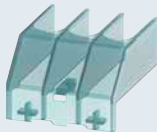
SENTRON Lågspänningsapparater										
Bildexempel	Kontakter	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Manöver-spänning (V AC)	Manöver-spänning (V DC)	Siemens artikelnummer	E-nummer			
Impulsreläer										
	1NO	16	250	230	–	5TT4101-0	4056500			
				24		5TT4101-2	4056501			
				12		5TT4101-3	4056502			
	2NO		400	230		5TT4102-0	4056503			
				24		5TT4102-2	4056504			
				12		5TT4102-3	4056505			
	1NO+1NC		250	230		5TT4105-0	4056506			
				24		5TT4105-2	4056507			
				12		5TT4105-3	4056508			
	Impulsreläer med testknapp On / Off (ej för hjälpkontakt)									
		1NO	16	250	230	–	5TT4121-0	4030192		
		2NO		400	230		5TT4122-0	4030193		
3NO		400		230	5TT4123-0		4030194			
1NO + 1NC		250		230	5TT4125-0		4030196			
Normkontakter, brumfria										
	4NO	25 2 moduler	400	230	220	5TT5030-0	3260141			
				24		5TT5030-2	3260143			
	3NO+1NC					230	5TT5031-0	3260146		
						24	5TT5031-2	3260147		
	2NO+2NC						230	5TT5032-0	3260150	
							24	5TT5032-2	3260151	
	4NC							230	5TT5033-0	3260152
								24	5TT5033-2	3260153
	4NO	40 3 moduler						230	5TT5040-0	3260154
								24	5TT5040-2	3260155
	3NO+1NC							230	5TT5041-0	3260156
								24	5TT5041-2	3260157
	2NO+2NC							230	5TT5042-0	3260158
								24	5TT5042-2	3260159
	4NO						63 3 moduler	230	5TT5050-0	3260162
								24	5TT5050-2	3260163
	3NO+1NC							230	5TT5051-0	3260164
								24	5TT5051-2	3260165
	2NO+2NC							230	5TT5052-0	3260166
								24	5TT5052-2	3260167

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Kontakter	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Manöverspänning (V AC)	Antal moduler	Siemens artikelnummer	E-nummer
Normkontaktorer							
	2NO	25	230	230	1	5TT5800-0	3273330
				24		5TT5800-2	3273331
	1NO+1NC			230		5TT5801-0	3273332
				24		5TT5801-2	3273333
	2NC			230		5TT5802-0	3273334
				24		5TT5802-2	3273335
	4NO		400	230	2	5TT5830-0	3273336
				24		5TT5830-2	3273338
	3NO+1NC			230		5TT5831-0	3273339
				24		5TT5831-2	3273341
	2NO+2NC			230		5TT5832-0	3273342
				24		5TT5832-2	3273343
	4NC			230		5TT5833-0	3273344
	4NO	40		230	3	5TT5840-0	3273346
				24		5TT5840-2	3273347
	4NO	63		230		5TT5850-0	3273354
				24		5TT5850-2	3273355
Tillbehör normkontaktorer, hjälpkontakter - monteras på kontaktorns högersida, max 1 st / kontaktor							
	2NO		230, AC-15			5TT5910-0	3273362
	1NO+1NC		230, AC-15			5TT5910-1	3273363

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Märkström (A)	Märkspänning (V)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tryckknappar					
	1NO+1NC Grå trycke Återfjädrande	20	400	5TE4800	2117770
	1NO+1NC Grå trycke Fast läge			5TE4810	2117771
	2NO Grå trycke Fast läge			5TE4811	2117772
	3 NO+N Grå trycke Fast läge			5TE4812	2117773

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Antal poler	Färg på vred	AC-23 vid 400V (kW)	Märkström (A)	Frontplatta (mm)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Huvudbrytare för frontmontering, med vred, låsbar i 0-position, håltagning Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	48x48	3LD3150-0TK11	3134775
			11,5	32		3LD3250-0TK11	3134773
			15,0	40		3LD3350-0TK11	3134738
			22,0	63		3LD3450-0TK11	3134735
	3+N		9,0	25		3LD3150-0TL11	3134780
			11,5	32		3LD3250-0TL11	3134747
			15,0	40		3LD3350-0TL11	3134736
			22,0	63		3LD3450-0TL11	3134742
Huvudbrytare för bottenmontage, inkl.. axel och vred, låsbar i 0-position, Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	48x48	3LD3140-0TK11	3134776
			11,5	32		3LD3240-0TK11	3134743
			15,0	40		3LD3340-0TK11	3134733
			22,0	63		3LD3440-0TK11	3134778
	3+N		9,0	25		3LD3140-0TL11	3134741
			11,5	32		3LD3240-0TL11	3134777
			15,0	40		3LD3340-0TL11	3134740
			22,0	63		3LD3440-0TL11	3134771
Huvudbrytare för DIN- eller skruvmontage, med vred, låsbar i 0-position, Ø 22,5mm							
	3	Svart	9,0	25	–	3LD3130-0TK11	3134745
			11,5	32		3LD3230-0TK11	3134728
			15,0	40		3LD3330-0TK11	3134724
			22,0	63		3LD3430-0TK11	3134748
	3+N		9,0	25		3LD3130-0TL11	3134739
			11,5	32		3LD3230-0TL11	3134731
			15,0	40		3LD3330-0TL11	3134727
			22,0	63		3LD3430-0TL11	3134746
Tillbehör							
Bildexempel	Typ	Antal poler	Typ av montage	Höger/Vänster	–	Siemens artikelnummer	E-nummer
För huvudbrytare 3LD3							
	N-pol	1	Front	Vänster	–	3LD9340-0B	3134725
	N-plint		Botten	Höger		3LD9340-0C	3134774
			Front	Vänster		3LD9340-2B	3134734
	PE-plint		Botten	Höger		3LD9340-2C	3134744
		Hjälpkontakt 1NO+1NC	Front	Vänster		3LD9340-3B	3134726
			Botten	Höger		3LD9340-3C	3134781
	Anslutnings-skydd	1	Front	Vänster		3LD9340-6B	3134749
			Botten	Höger		3LD9340-6C	3134737
		1	Ovansida	-		3LD9341-0A	3134772
						3LD9341-2A	3134729

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Antal poler	Färg på vred	AC-23 vid 400V (kW)	Märkström (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Huvudbrytare för DIN- eller skruvmontage, med vred, låsbar i 0-position - 100/125A						
	3	Svart	37	100	3LD2730-0TK11	3134488
			45	125	3LD2830-0TK11	3134497
Huvudbrytare för bottenmontage med skruv, med vred, låsbar i 0-position, inkl.. 3-poligt anslutningsskydd - 160A						
	3	Svart	75	160	3LD2330-0TK11	3134793
Tillbehör						
Bildexempel	Typ	Antal poler	Typ av montage	Höger/Vänster	Siemens artikelnummer	E-nummer
För huvudbrytare 3LD27/28 - 100/125A						
	N-pol	1	Botten	Vänster	3LD9280-0C	3147143
	N/PE-plint		Botten	Höger	3LD9280-2C	3147139
	Hjälpkontakt 1NO+1NC		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5C	3147145
	Hjälpkontakt 1NO+1NC Guldplätterad		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5CF	3147146
	Anslutningsskydd	1 (4st/påse)	Ovan/Under	-	3LD9281-2A	3147127
För huvudbrytare 3LD23 - 160A						
	N-pol	1	Botten	Vänster	3LD9240-0C	3147141
	N/PE-plint		Botten	Höger	3LD9240-2C	3147137
	Hjälpkontakt 1NO+1NC		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5C	3147145
	Hjälpkontakt 1NO+1NC Guldplätterad		Botten	Höger/Vänster	3LD9200-5CF	3147146
	Anslutningsskydd	1 (4st/påse)	Ovan/Under	-	3LD9241-2A	3147152

 
 
 
 
 
 
 
 
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Storlek	Märkström	Märkspänning (V AC/DC)	Driftklass	Siemens artikelnummer	E-nummer	
LV HRC Knivsäkring, med isolerade gripfanor, front- och färgindikator							
	000	10	500 / 250	gG	3NA6803	2047750	
		16			3NA6805	2047751	
		20			3NA6807	2047752	
		25			3NA6810	2047753	
		32			3NA6812	2047754	
		35			3NA6814	2047755	
		40			3NA6817	2047756	
		50			3NA6820	2047757	
		63			3NA6822	2047758	
		80			3NA6824	2047759	
		100			3NA6830	2047760	
	00	80	500 / 250	gG	3NA6824-7	2047761	
		100			3NA6830-7	2047762	
		125			3NA6832	2047763	
		160			3NA6836	2047764	
SITOR LV HRC knivsäkring, med spänningförande gripfanor, frontindikator							
	000	16	690 / 250	gS	3NE1813-0	2047250	
		20			3NE1814-0	2047252	
		25			3NE1815-0	2047254	
		35			3NE1803-0	2047256	
		40			3NE1802-0	2047258	
		50			3NE1817-0	2047260	
		63			3NE1818-0	2047262	
		80			3NE1820-0	2047264	
		00			100	3NE1021-0	2047266
					125	3NE1022-0	2047268
	00	25	690 / 440	gR	3NE8015-1	2040182	
		35			3NE8003-1	2040181	
		50			3NE8017-1	2040183	
		63			3NE8018-1	2040195	
		80			3NE1020-2	2040392	
		100	690 / 250		3NE1021-2	2040393	
		125			3NE1022-2	2040391	
		80			690 / 440	aR	3NE8020-1
	100	3NE8021-1	2040185				
	125	3NE8022-1	2040186				
	160	3NE8024-1	2040187				

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Märkström (A)	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
Säkringsfrånskiljare, 3-polig, monteras på monteringsplatta, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning				
	160	00	3NP1133-1CA10	3134787
	250	1	3NP1143-1DA10	3134786
	400	2	3NP1153-1DA10	3134788
	Kabelanslutning			
	100 (160)*	000	3NP1123-1CA20	3134785
	160	00	3NP1133-1CA20	3134791
Säkringsfrånskiljare, 3-polig, montage på skensystem Siemens 8US 60mm, Wöhner Classic och Rittal RiLine60, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning				
	160	00	3NP1133-1BC10	3134789
	250	1	3NP1143-1BC10	3134794
	400	2	3NP1153-1BC10	3134795
	Kabelanslutning			
	100 (160)*	000	3NP1123-1BC20	3134784
	160	00	3NP1133-1BC20	3134790
* Tillbehör 3NP1123 (Storlek 000 - kabelanslutning) - Anslutningsplint som möjliggör 160A för strl 000				
		16-95mm²	3NP1923-1BD00	3134792

 
 
 
 
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Märkström	Storlek på LV HRC Knivsäkring	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Säkringslastbrytare - Basenhet utan vred, 3-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning							
							
	125	00/000	2	3KF2312-0LF11	3171452	3KF2312-0MF11	3171453
	160	00/000	2	3KF2316-0LF11	3171454	3KF2316-0MF11	3171455
	250	1	3	3KF3325-0LF11	3171461	3KF3325-0MF11	3171463
	400	2/1	4	3KF4340-0LF11	3171469	3KF4340-0MF11	3171471
	630	3/2	5	3KF5363-0LF11	3171474	3KF5363-0MF11	3171475
	800	3/2	5	3KF5380-0LF11	3171476	3KF5380-0MF11	3171477
Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skena							
	32	00/000	1	3KF1303-0LB11	3171429	3KF1303-0MB11	3171431
	63	00/000	1	3KF1306-0LB11	3171433	3KF1306-0MB11	3171435
	80	00/000	1	3KF1308-0LB11	3171437	3KF1308-0MB11	3171438
Basenhet utan vred, 4-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning							
							
	125	00/000	2	3KF2412-0LF11	3171456	3KF2412-0MF11	3171457
	160	00/000	2	3KF2416-0LF11	3171458	3KF2416-0MF11	3171459
	250	1	3	3KF3425-0LF11	3171465	3KF3425-0MF11	3171467
	400	2/1	4	3KF4440-0LF11	3171472	3KF4440-0MF11	3171473
	630	3/2	5	3KF5463-0LF11	3171478	3KF5463-0MF11	3171479
	800	3/2	5	3KF5480-0LF11	3171483	3KF5480-0MF11	3171485
Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skena							
	32	00/000	1	3KF1403-0LB11	3171439	3KF1403-0MB11	3171447
	63	00/000	1	3KF1406-0LB11	3171448	3KF1406-0MB11	3171449
	80	00/000	1	3KF1408-0LB11	3171450	3KF1408-0MB11	3171451

 
 
 
 
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör Säkringslastbrytare				
	Frontvred, grå standardversion, kan låsas i OFF-position med 3 hänglås	1 → 3KF1	3KF9101-1AA00	3171487
		2 → 3KF2	3KF9201-1AA00	3171488
		3 → 3KF3	3KF9301-1AA00	3171489
		4 → 3KF4	3KF9401-1AA00	3171494
		5 → 3KF5	3KF9501-1AA00	3171495
	Komplett dörrmonterat grått vred, inkl. axel. Märkning "Test - 0 - 1", med toleranskompensation.	1 → 3KF1 Front: 75x75mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 45mm	8UD1171-2AF21	3171517
		2 → 3KF2 Front: 100x100mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-2AF21	3171499
		3 → 3KF3 Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-3AF21	3171503
		4 → 3KF4 Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 140mm	8UD1151-3AF21	3171507
		5 → 3KF5 Front: 100x100mm Axel: 12x12mm - 300mm lång Vred: 200mm	8UD1161-4AF21	3171509

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Märkström	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Lastbrytare - Basenhet utan vred, 3-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning						
						
	80	2 Inkl. fasbarriär	3KD2830-0NE10-0	3171131	3KD2830-0NE20-0	3171133
	100		3KD3030-0NE10-0	3171169	3KD3030-0NE20-0	3171194
	125		3KD3230-0NE10-0	3171215	3KD3230-0NE20-0	3171216
	160		3KD3430-0NE10-0	3171252	3KD3430-0NE20-0	3171253
	200		3KD3630-0NE10-0	3171272	3KD3630-0NE20-0	3171273
	200	3	3KD3630-0PE10-0	3171274	3KD3630-0PE20-0	3171275
	250		3KD3830-0PE10-0	3171283	3KD3830-0PE20-0	3171286
	315		3KD4030-0PE10-0	3171291	3KD4030-0PE20-0	3171292
	400		3KD4230-0PE10-0	3171296	3KD4230-0PE20-0	3171297
	500	4	3KD4430-0QE10-0	3171307	3KD4430-0QE20-0	3171309
	630		3KD4630-0QE10-0	3171367	3KD4630-0QE20-0	3171368
	800		3KD4830-0QE10-0	3171373	3KD4830-0QE20-0	3171375
	1000	5	3KD5030-0RE10-0	3171385	3KD5030-0RE20-0	3171391
	1250		3KD5230-0RE10-0	3171396	3KD5230-0RE20-0	3171397
	1600		3KD5430-0RE10-0	3171403	3KD5430-0RE20-0	3171404
	Kabelanslutning, kan även monteras på DIN-skens					
	16	1	3KD1630-2ME10-0	3171117	3KD1630-2ME20-0	3171119
	32		3KD2230-2ME10-0	3171122	3KD2230-2ME20-0	3171123
	63		3KD2630-2ME10-0	3171126	3KD2630-2ME20-0	3171127
	80	2	3KD2830-2NE10-0	3171135	3KD2830-2NE20-0	3171137
	100		3KD3030-2NE10-0	3171207	3KD3030-2NE20-0	3171208
	125		3KD3230-2NE10-0	3171217	3KD3230-2NE20-0	3171218
	160		3KD3430-2NE10-0	3171258	3KD3430-2NE20-0	3171259

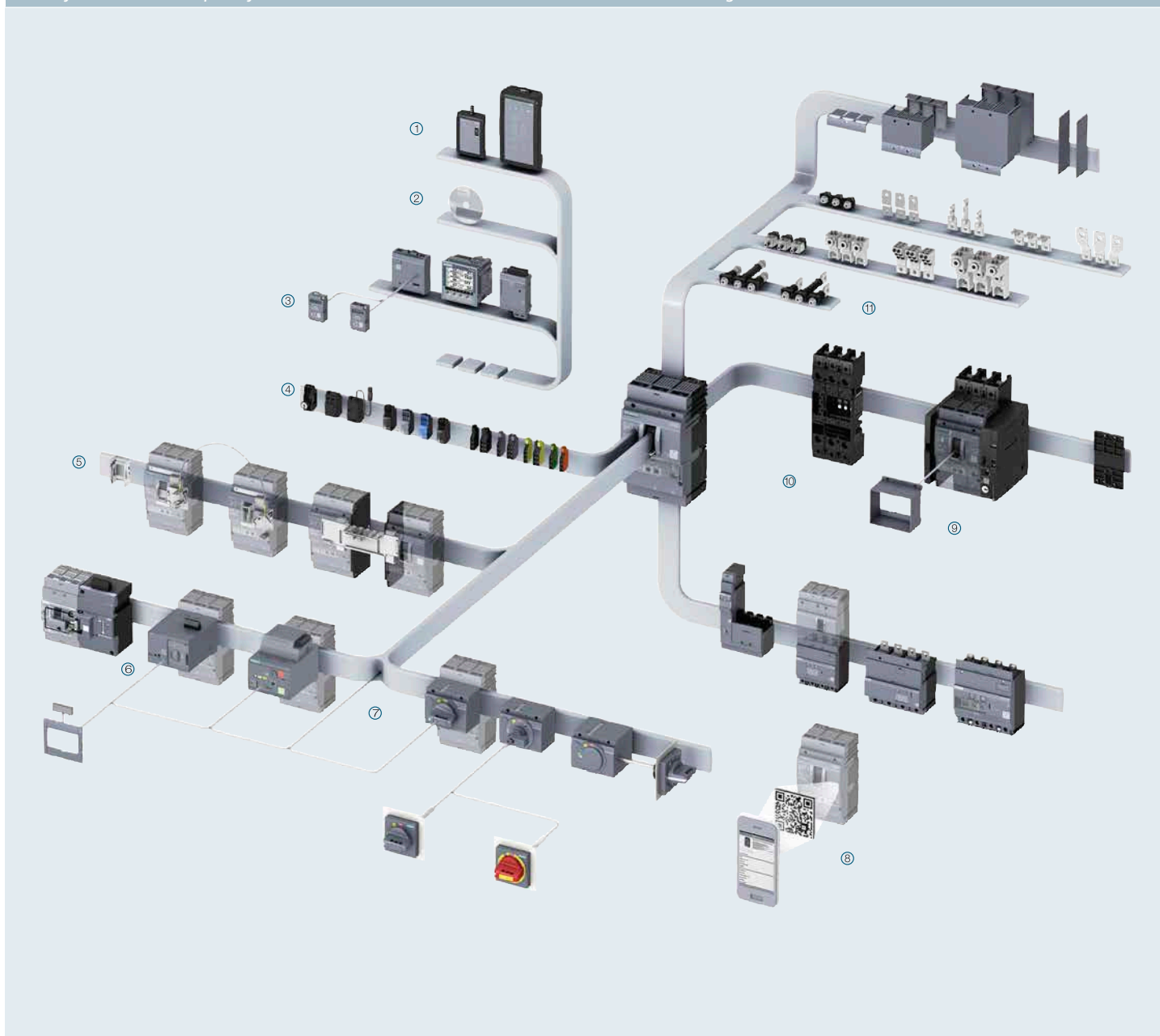
För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater						
Bildexempel	Märkström (A)	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer	Siemens artikelnummer	E-nummer
Lastbrytare - Basenhet utan vred, 4-polig, frontmanöver, 690V AC/440V DC, kabelskoanslutning						
						
	80	2 Inkl.. fasbarriär	3KD2840-0NE10-0	3171139	3KD2840-0NE20-0	3171141
	100		3KD3040-0NE10-0	3171209	3KD3040-0NE20-0	3171211
	125		3KD3240-0NE10-0	3171219	3KD3240-0NE20-0	3171241
	160		3KD3440-0NE10-0	3171268	3KD3440-0NE20-0	3171269
	200		3KD3640-0NE10-0	3171276	3KD3640-0NE20-0	3171277
	200	3	3KD3640-0PE10-0	3171279	3KD3640-0PE20-0	3171282
	250		3KD3840-0PE10-0	3171287	3KD3840-0PE20-0	3171290
	315		3KD4040-0PE10-0	3171293	3KD4040-0PE20-0	3171295
	400		3KD4240-0PE10-0	3171299	3KD4240-0PE20-0	3171305
	500	4	3KD4440-0QE10-0	3171361	3KD4440-0QE20-0	3171366
	630		3KD4640-0QE10-0	3171369	3KD4640-0QE20-0	3171371
	800		3KD4840-0QE10-0	3171382	3KD4840-0QE20-0	3171383
	1000	5	3KD5040-0RE10-0	3171393	3KD5040-0RE20-0	3171395
	1250		3KD5240-0RE10-0	3171398	3KD5240-0RE20-0	3171399
	1600		3KD5440-0RE10-0	3171405	3KD5440-0RE20-0	3171406
Kabelanslutning						
	16	1	3KD1640-2ME10-0	3171120	3KD1640-2ME20-0	3171121
	32		3KD2240-2ME10-0	3171124	3KD2240-2ME20-0	3171125
	63		3KD2640-2ME10-0	3171128	3KD2640-2ME20-0	3171129
	80	2	3KD2840-2NE10-0	3171144	3KD2840-2NE20-0	3171168
	100		3KD3040-2NE10-0	3171213	3KD3040-2NE20-0	3171214
	125		3KD3240-2NE10-0	3171245	3KD3240-2NE20-0	3171249
	160		3KD3440-2NE10-0	3171270	3KD3440-2NE20-0	3171271

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater				
Bildexempel	Beskrivning	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör Lastbrytare				
	Frontvred, grå standardversion, kan låsas i OFF-position med 3 hänglås	1	3KD9101-1	3171407
		2	3KD9102-1	3171408
		3	3KD9103-1	3171416
		4	3KD9104-1	3171421
		5	3KD9105-1	3171426
	Komplett dörrmonterat grått vred, inkl. axel. Märkning "Test - 0 - 1", med toleranskompensation.*	1/2 → 3KD.....M/N Front: 75x75mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 45mm	8UD1171-2AF21	3171517
		3 → 3KD.....P Front: 100x100mm Axel: 8x8mm - 300mm lång Vred: 100mm	8UD1141-2AF21	3171499
		4 → 3KD.....Q Front: 100x100mm Axel: 10x10mm - 300mm lång Vred: 140mm	8UD1151-3AF21	3171507
		5 → 3KD.....R Front: 100x100mm Axel: 12x12mm - 300mm lång Vred: 200mm	8UD1161-4AF21	3171509
		* Samma tillbehör som till 3KF		
	3-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, standardversion, 6 delar	2	3KD9204-6	3171413
		3	3KD9304-6	3171418
		4	3KD9404-6	3171423
		5	3KD9504-6	3171427
	3-poligt anslutningsskydd för kabelskoanslutning, kort version, 6 delar	2	3KD9204-7	3171414
		3	3KD9304-7	3171419
		4	3KD9404-7	3171424

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer



Effektbrytare 3VA

- | | |
|--|---|
| ① Testinstrument | ⑦ Manuella vred |
| ② powerconfig mjukvara | ⑧ Enkel access till till manualer m.m. genom QR-kod |
| ③ Mätning och kommunikation | ⑨ Utdragskassetter |
| ④ Tillbehör för montering inuti brytaren | ⑩ Plug-in |
| ⑤ Låsbara lösningar | ⑪ Stort utbud av olika typer av anslutningar och anslutningsskydd |
| ⑥ Motorodon | |

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Urvalskatalog Siemens AB - Lågspänningsprodukter 10/2019 65

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_l (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 25kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-3EE36-0AA0	3183285
			20	14...20	320	3VA1120-3EE36-0AA0	3183429
			25	18...25	320	3VA1125-3EE36-0AA0	3183349
			32	22...32	320	3VA1132-3EE36-0AA0	3183252
			40	28...40	400	3VA1140-3EE36-0AA0	3183423
			50	35...50	500	3VA1150-3EE36-0AA0	3183475
			63	44...63	630	3VA1163-3EE36-0AA0	3183425
			80	56...80	800	3VA1180-3EE36-0AA0	3183504
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE36-0AA0	3183140
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE36-0AA0	3183170
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE36-0AA0	3183166
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-3EE32-0AA0	3183527
			20	14...20	320	3VA1120-3EE32-0AA0	3183530
			25	18...25	320	3VA1125-3EE32-0AA0	3183286
			32	22...32	320	3VA1132-3EE32-0AA0	3183314
			40	28...40	400	3VA1140-3EE32-0AA0	3183502
			50	35...50	500	3VA1150-3EE32-0AA0	3183318
			63	44...63	630	3VA1163-3EE32-0AA0	3183297
			80	56...80	800	3VA1180-3EE32-0AA0	3183379
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE32-0AA0	3183222
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE32-0AA0	3183198
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE32-0AA0	3183091
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 36kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-4EE36-0AA0	3182183
			20	14...20	320	3VA1120-4EE36-0AA0	3182125
			25	18...25	320	3VA1125-4EE36-0AA0	3182133
			32	22...32	320	3VA1132-4EE36-0AA0	3182141
			40	28...40	400	3VA1140-4EE36-0AA0	3182149
			50	35...50	500	3VA1150-4EE36-0AA0	3182157
			63	44...63	630	3VA1163-4EE36-0AA0	3182167
			80	56...80	800	3VA1180-4EE36-0AA0	3182175
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE36-0AA0	3182088
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE36-0AA0	3182102
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE36-0AA0	3182117
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-4EE32-0AA0	3183357
			20	14...20	320	3VA1120-4EE32-0AA0	3183294
			25	18...25	320	3VA1125-4EE32-0AA0	3183479
			32	22...32	320	3VA1132-4EE32-0AA0	3183342
			40	28...40	400	3VA1140-4EE32-0AA0	3183356
			50	35...50	500	3VA1150-4EE32-0AA0	3183498
			63	44...63	630	3VA1163-4EE32-0AA0	3183277
			80	56...80	800	3VA1180-4EE32-0AA0	3183336
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE32-0AA0	3183204
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE32-0AA0	3183237
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE32-0AA0	3183143

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström <i>I_n</i> (A)	Överlastskydd <i>I_r</i> (A)	Kortslutnings- skydd - <i>I_i</i> (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 55kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-5EE36-0AA0	3182187
			20	14...20	320	3VA1120-5EE36-0AA0	3182129
			25	18...25	320	3VA1125-5EE36-0AA0	3182137
			32	22...32	320	3VA1132-5EE36-0AA0	3182145
			40	28...40	400	3VA1140-5EE36-0AA0	3182153
			50	35...50	500	3VA1150-5EE36-0AA0	3182161
			63	44...63	630	3VA1163-5EE36-0AA0	3182171
			80	56...80	800	3VA1180-5EE36-0AA0	3182179
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE36-0AA0	3182092
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE36-0AA0	3182106
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE36-0AA0	3182121
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-5EE32-0AA0	3183264
			20	14...20	320	3VA1120-5EE32-0AA0	3183344
			25	18...25	320	3VA1125-5EE32-0AA0	3183451
			32	22...32	320	3VA1132-5EE32-0AA0	3183431
			40	28...40	400	3VA1140-5EE32-0AA0	3183274
			50	35...50	500	3VA1150-5EE32-0AA0	3183377
			63	44...63	630	3VA1163-5EE32-0AA0	3183477
			80	56...80	800	3VA1180-5EE32-0AA0	3183403
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE32-0AA0	3183128
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE32-0AA0	3183109
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE32-0AA0	3183229
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 70kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-6EE36-0AA0	3183468
			20	14...20	320	3VA1120-6EE36-0AA0	3183275
			25	18...25	320	3VA1125-6EE36-0AA0	3183540
			32	22...32	320	3VA1132-6EE36-0AA0	3183481
			40	28...40	400	3VA1140-6EE36-0AA0	3183515
			50	35...50	500	3VA1150-6EE36-0AA0	3183398
			63	44...63	630	3VA1163-6EE36-0AA0	3183251
			80	56...80	800	3VA1180-6EE36-0AA0	3183490
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE36-0AA0	3183141
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE36-0AA0	3183149
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE36-0AA0	3183207
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EE32-0AA0	3183465
			20	14...20	320	3VA1120-6EE32-0AA0	3183301
			25	18...25	320	3VA1125-6EE32-0AA0	3183541
			32	22...32	320	3VA1132-6EE32-0AA0	3183550
			40	28...40	400	3VA1140-6EE32-0AA0	3183321
			50	35...50	500	3VA1150-6EE32-0AA0	3183505
			63	44...63	630	3VA1163-6EE32-0AA0	3183288
			80	56...80	800	3VA1180-6EE32-0AA0	3183380
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE32-0AA0	3183154
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE32-0AA0	3183189
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE32-0AA0	3183103

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_l (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 3-polig, 25kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-3EF36-0AA0	3183350
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF36-0AA0	3183339
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF36-0AA0	3183273
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF36-0AA0	3183446
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF36-0AA0	3183535
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF36-0AA0	3183313
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF36-0AA0	3183428
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF36-0AA0	3183281
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF36-0AA0	3183130
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF36-0AA0	3183169
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF36-0AA0	3183225
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-3EF32-0AA0	3183501
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF32-0AA0	3183384
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF32-0AA0	3183406
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF32-0AA0	3183364
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF32-0AA0	3183328
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF32-0AA0	3183492
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF32-0AA0	3183458
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF32-0AA0	3183368
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF32-0AA0	3183210
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF32-0AA0	3183194
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF32-0AA0	3183124
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 36kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-4EF36-0AA0	3182184
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF36-0AA0	3182126
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF36-0AA0	3182134
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF36-0AA0	3182142
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF36-0AA0	3182150
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF36-0AA0	3182158
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF36-0AA0	3182168
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF36-0AA0	3182176
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF36-0AA0	3182089
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF36-0AA0	3182103
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF36-0AA0	3182118
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-4EF32-0AA0	3183415
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF32-0AA0	3183472
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF32-0AA0	3183341
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF32-0AA0	3183388
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF32-0AA0	3183517
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF32-0AA0	3183291
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF32-0AA0	3183383
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF32-0AA0	3183345
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF32-0AA0	3183195
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF32-0AA0	3183221
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF32-0AA0	3183153
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-4EF32-0AA0	3183226
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-4EF32-0AA0	3182486
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-4EF32-0AA0	3182477

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström <i>I_n</i> (A)	Överlastskydd <i>I_r</i> (A)	Kortslutnings- skydd - <i>I_i</i> (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 55kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11 	Kabel	3	16	11...16	160...320	3VA1196-5EF36-0AA0	3182188
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF36-0AA0	3182130
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF36-0AA0	3182138
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF36-0AA0	3182146
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF36-0AA0	3182154
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF36-0AA0	3182162
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF36-0AA0	3182172
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF36-0AA0	3182180
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF36-0AA0	3182095
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF36-0AA0	3182107
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF36-0AA0	3182122
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-5EF32-0AA0	3183531
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF32-0AA0	3183548
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF32-0AA0	3183427
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF32-0AA0	3183473
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF32-0AA0	3183366
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF32-0AA0	3183397
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF32-0AA0	3183299
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF32-0AA0	3183424
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF32-0AA0	3183175
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF32-0AA0	3183173
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF32-0AA0	3183223
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-5EF32-0AA0	3183160
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-5EF32-0AA0	3182505
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-5EF32-0AA0	3182484
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 3-polig, 70kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA11 	Kabel	3	16	11...16	320	3VA1196-6EF36-0AA0	3183485
			20	14...20	320	3VA1120-6EF36-0AA0	3183258
			25	18...25	320	3VA1125-6EF36-0AA0	3183358
			32	22...32	320	3VA1132-6EF36-0AA0	3183445
			40	28...40	400	3VA1140-6EF36-0AA0	3183439
			50	35...50	500	3VA1150-6EF36-0AA0	3183346
			63	44...63	630	3VA1163-6EF36-0AA0	3183469
			80	56...80	800	3VA1180-6EF36-0AA0	3183544
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF36-0AA0	3183119
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF36-0AA0	3183183
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF36-0AA0	3183238
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EF32-0AA0	3183441
			20	14...20	320	3VA1120-6EF32-0AA0	3183449
			25	18...25	320	3VA1125-6EF32-0AA0	3183257
			32	22...32	320	3VA1132-6EF32-0AA0	3183260
			40	28...40	400	3VA1140-6EF32-0AA0	3183382
			50	35...50	500	3VA1150-6EF32-0AA0	3183302
			63	44...63	630	3VA1163-6EF32-0AA0	3183394
			80	56...80	800	3VA1180-6EF32-0AA0	3183389
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF32-0AA0	3183144
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF32-0AA0	3183145
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF32-0AA0	3183116
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-6EF32-0AA0	3183108
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-6EF32-0AA0	3183196
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-6EF32-0AA0	3183146

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_l (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 25kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-3EE46-0AA0	3183454
			20	14...20	320	3VA1120-3EE46-0AA0	3183513
			25	18...25	320	3VA1125-3EE46-0AA0	3183487
			32	22...32	320	3VA1132-3EE46-0AA0	3183434
			40	28...40	400	3VA1140-3EE46-0AA0	3183409
			50	35...50	500	3VA1150-3EE46-0AA0	3183396
			63	44...63	630	3VA1163-3EE46-0AA0	3183486
			80	56...80	800	3VA1180-3EE46-0AA0	3183400
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE46-0AA0	3183147
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE46-0AA0	3183155
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE46-0AA0	3183241
	Kabelsko	4	16	11...16	320	3VA1196-3EE42-0AA0	3183500
			20	14...20	320	3VA1120-3EE42-0AA0	3183261
			25	18...25	320	3VA1125-3EE42-0AA0	3183488
			32	22...32	320	3VA1132-3EE42-0AA0	3183256
			40	28...40	400	3VA1140-3EE42-0AA0	3183278
			50	35...50	500	3VA1150-3EE42-0AA0	3183355
			63	44...63	630	3VA1163-3EE42-0AA0	3183317
			80	56...80	800	3VA1180-3EE42-0AA0	3183437
			100	70...100	1000	3VA1110-3EE42-0AA0	3183114
			125	88...125	1250	3VA1112-3EE42-0AA0	3183110
			160	112...160	1600	3VA1116-3EE42-0AA0	3183219
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 36kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-4EE46-0AA0	3183555
			20	14...20	320	3VA1120-4EE46-0AA0	3183499
			25	18...25	320	3VA1125-4EE46-0AA0	3183310
			32	22...32	320	3VA1132-4EE46-0AA0	3183460
			40	28...40	400	3VA1140-4EE46-0AA0	3183287
			50	35...50	500	3VA1150-4EE46-0AA0	3183293
			63	44...63	630	3VA1163-4EE46-0AA0	3183362
			80	56...80	800	3VA1180-4EE46-0AA0	3183495
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE46-0AA0	3183244
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE46-0AA0	3183133
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE46-0AA0	3183228
	Kabelsko	4	16	11...16	320	3VA1196-4EE42-0AA0	3183312
			20	14...20	320	3VA1120-4EE42-0AA0	3183308
			25	18...25	320	3VA1125-4EE42-0AA0	3183509
			32	22...32	320	3VA1132-4EE42-0AA0	3183376
			40	28...40	400	3VA1140-4EE42-0AA0	3183279
			50	35...50	500	3VA1150-4EE42-0AA0	3183412
			63	44...63	630	3VA1163-4EE42-0AA0	3183432
			80	56...80	800	3VA1180-4EE42-0AA0	3183319
			100	70...100	1000	3VA1110-4EE42-0AA0	3183159
			125	88...125	1250	3VA1112-4EE42-0AA0	3183094
			160	112...160	1600	3VA1116-4EE42-0AA0	3183192

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 55kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11 	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-5EE46-0AA0	3183276
			20	14...20	320	3VA1120-5EE46-0AA0	3183320
			25	18...25	320	3VA1125-5EE46-0AA0	3183283
			32	22...32	320	3VA1132-5EE46-0AA0	3183351
			40	28...40	400	3VA1140-5EE46-0AA0	3183554
			50	35...50	500	3VA1150-5EE46-0AA0	3183250
			63	44...63	630	3VA1163-5EE46-0AA0	3183402
			80	56...80	800	3VA1180-5EE46-0AA0	3183496
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE46-0AA0	3183150
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE46-0AA0	3183235
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE46-0AA0	3183137
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-5EE42-0AA0	3183266
			20	14...20	320	3VA1120-5EE42-0AA0	3183335
			25	18...25	320	3VA1125-5EE42-0AA0	3183524
			32	22...32	320	3VA1132-5EE42-0AA0	3183404
			40	28...40	400	3VA1140-5EE42-0AA0	3183430
			50	35...50	500	3VA1150-5EE42-0AA0	3183353
			63	44...63	630	3VA1163-5EE42-0AA0	3183474
			80	56...80	800	3VA1180-5EE42-0AA0	3183493
			100	70...100	1000	3VA1110-5EE42-0AA0	3183220
			125	88...125	1250	3VA1112-5EE42-0AA0	3183182
			160	112...160	1600	3VA1116-5EE42-0AA0	3183162
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 70kA vid 415V, TM220 ATFM, justerbart överlastskydd och fast kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
3VA11 	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-6EE46-0AA0	3183352
			20	14...20	320	3VA1120-6EE46-0AA0	3183269
			25	18...25	320	3VA1125-6EE46-0AA0	3183414
			32	22...32	320	3VA1132-6EE46-0AA0	3183333
			40	28...40	400	3VA1140-6EE46-0AA0	3183309
			50	35...50	500	3VA1150-6EE46-0AA0	3183455
			63	44...63	630	3VA1163-6EE46-0AA0	3183420
			80	56...80	800	3VA1180-6EE46-0AA0	3183408
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE46-0AA0	3183135
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE46-0AA0	3183236
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE46-0AA0	3183092
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EE42-0AA0	3183528
			20	14...20	320	3VA1120-6EE42-0AA0	3183371
			25	18...25	320	3VA1125-6EE42-0AA0	3183298
			32	22...32	320	3VA1132-6EE42-0AA0	3183443
			40	28...40	400	3VA1140-6EE42-0AA0	3183391
			50	35...50	500	3VA1150-6EE42-0AA0	3183416
			63	44...63	630	3VA1163-6EE42-0AA0	3183343
			80	56...80	800	3VA1180-6EE42-0AA0	3183516
			100	70...100	1000	3VA1110-6EE42-0AA0	3183224
			125	88...125	1250	3VA1112-6EE42-0AA0	3183197
			160	112...160	1600	3VA1116-6EE42-0AA0	3183120

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_l (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11 - Termomagnetisk - 4-polig, 25kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-ledare							
	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-3EF46-0AA0	3183390
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF46-0AA0	3183410
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF46-0AA0	3183306
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF46-0AA0	3183510
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF46-0AA0	3183331
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF46-0AA0	3183478
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF46-0AA0	3183255
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF46-0AA0	3183372
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF46-0AA0	3183178
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF46-0AA0	3183113
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF46-0AA0	3183105
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-3EF42-0AA0	3183435
			20	14...20	160...320	3VA1120-3EF42-0AA0	3183418
			25	18...25	160...320	3VA1125-3EF42-0AA0	3183290
			32	16...32	160...320	3VA1132-3EF42-0AA0	3183326
			40	28...40	200...400	3VA1140-3EF42-0AA0	3183494
			50	35...50	250...500	3VA1150-3EF42-0AA0	3183543
			63	44...63	315...630	3VA1163-3EF42-0AA0	3183522
			80	56...80	400...800	3VA1180-3EF42-0AA0	3183369
			100	70...100	500...1000	3VA1110-3EF42-0AA0	3183123
			125	88...125	625...1250	3VA1112-3EF42-0AA0	3183212
			160	112...160	800...1600	3VA1116-3EF42-0AA0	3183239
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 36kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-4EF46-0AA0	3182185
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF46-0AA0	3182127
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF46-0AA0	3182135
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF46-0AA0	3182143
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF46-0AA0	3182151
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF46-0AA0	3182159
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF46-0AA0	3182169
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF46-0AA0	3182177
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF46-0AA0	3182090
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF46-0AA0	3182104
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF46-0AA0	3182119
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-4EF42-0AA0	3183417
			20	14...20	160...320	3VA1120-4EF42-0AA0	3183422
			25	18...25	160...320	3VA1125-4EF42-0AA0	3183385
			32	16...32	160...320	3VA1132-4EF42-0AA0	3183426
			40	28...40	200...400	3VA1140-4EF42-0AA0	3183311
			50	35...50	250...500	3VA1150-4EF42-0AA0	3183476
			63	44...63	315...630	3VA1163-4EF42-0AA0	3183553
			80	56...80	400...800	3VA1180-4EF42-0AA0	3183419
			100	70...100	500...1000	3VA1110-4EF42-0AA0	3183199
			125	88...125	625...1250	3VA1112-4EF42-0AA0	3183093
			160	112...160	800...1600	3VA1116-4EF42-0AA0	3183151
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-4EF42-0AA0	3183136
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-4EF42-0AA0	3182460
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-4EF42-0AA0	3182518

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström <i>I_n</i> (A)	Överlastskydd <i>I_r</i> (A)	Kortslutnings- skydd - <i>I_f</i> (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 55kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
	Kabel	4	16	11...16	160...320	3VA1196-5EF46-0AA0	3182189
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF46-0AA0	3182131
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF46-0AA0	3182139
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF46-0AA0	3182147
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF46-0AA0	3182155
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF46-0AA0	3182163
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF46-0AA0	3182173
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF46-0AA0	3182181
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF46-0AA0	3182096
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF46-0AA0	3182108
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF46-0AA0	3182123
3VA11	Kabelsko		16	11...16	160...320	3VA1196-5EF42-0AA0	3183271
			20	14...20	160...320	3VA1120-5EF42-0AA0	3183536
			25	18...25	160...320	3VA1125-5EF42-0AA0	3183300
			32	16...32	160...320	3VA1132-5EF42-0AA0	3183373
			40	28...40	200...400	3VA1140-5EF42-0AA0	3183248
			50	35...50	250...500	3VA1150-5EF42-0AA0	3183327
			63	44...63	315...630	3VA1163-5EF42-0AA0	3183330
			80	56...80	400...800	3VA1180-5EF42-0AA0	3183518
			100	70...100	500...1000	3VA1110-5EF42-0AA0	3183231
			125	88...125	625...1250	3VA1112-5EF42-0AA0	3183142
			160	112...160	800...1600	3VA1116-5EF42-0AA0	3183245
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-5EF42-0AA0	3183206
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-5EF42-0AA0	3182475
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-5EF42-0AA0	3182511
Effektbrytare 3VA11/12 - Termomagnetisk - 4-polig, 70kA vid 415V, TM240 ATAM, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd, utan skydd för N-led							
	Kabel	4	16	11...16	320	3VA1196-6EF46-0AA0	3183467
			20	14...20	320	3VA1120-6EF46-0AA0	3183296
			25	18...25	320	3VA1125-6EF46-0AA0	3183497
			32	22...32	320	3VA1132-6EF46-0AA0	3183503
			40	28...40	400	3VA1140-6EF46-0AA0	3183442
			50	35...50	500	3VA1150-6EF46-0AA0	3183489
			63	44...63	630	3VA1163-6EF46-0AA0	3183316
			80	56...80	800	3VA1180-6EF46-0AA0	3183375
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF46-0AA0	3183184
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF46-0AA0	3183232
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF46-0AA0	3183202
3VA11	Kabelsko		16	11...16	320	3VA1196-6EF42-0AA0	3183405
			20	14...20	320	3VA1120-6EF42-0AA0	3183340
			25	18...25	320	3VA1125-6EF42-0AA0	3183267
			32	22...32	320	3VA1132-6EF42-0AA0	3183461
			40	28...40	400	3VA1140-6EF42-0AA0	3183347
			50	35...50	500	3VA1150-6EF42-0AA0	3183387
			63	44...63	630	3VA1163-6EF42-0AA0	3183470
			80	56...80	800	3VA1180-6EF42-0AA0	3183395
			100	70...100	1000	3VA1110-6EF42-0AA0	3183111
			125	88...125	1250	3VA1112-6EF42-0AA0	3183101
			160	112...160	1600	3VA1116-6EF42-0AA0	3183127
3VA12	Kabelsko		160	112...160	800...1600	3VA1216-6EF42-0AA0	3183129
			200	140...200	1000...2000	3VA1220-6EF42-0AA0	3183161
			250	175...250	1250...2500	3VA1225-6EF42-0AA0	3183193

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 55kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-5HL36-0AA0	3182310
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL36-0AA0	3182316
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL36-0AA0	3182322
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL36-0AA0	3182191
			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL36-0AA0	3182340
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL36-0AA0	3182346
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL36-0AA0	3182352
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL36-0AA0	3182328
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL36-0AA0	3182334
3VA21							
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-5HL32-0AA0	3183594
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL32-0AA0	3183566
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL32-0AA0	3183561
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL32-0AA0	3183324
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL32-0AA0	3183581
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL32-0AA0	3183578
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL32-0AA0	3183571
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL32-0AA0	3183459
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL32-0AA0	3183304
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-5HL32-0AA0	3182358
			250	100...250	375...2500	3VA2225-5HL32-0AA0	3182364
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-5HL32-0AA0	3182370
			400	160...400	600...4000	3VA2340-5HL32-0AA0	3182376
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-5HL32-0AA0	3182382
			630	250...630	945...5670	3VA2463-5HL32-0AA0	3182390
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-5HL32-0AA0	3183095
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-5HL32-0AA0	3183090
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-5HL32-0AA0	3183080

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 85kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-6HL36-0AA0	3183588
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL36-0AA0	3183563
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL36-0AA0	3183568
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL36-0AA0	3183462
			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL36-0AA0	3183579
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL36-0AA0	3183569
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL36-0AA0	3183572
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL36-0AA0	3183523
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL36-0AA0	3183307
3VA21							
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-6HL32-0AA0	3183562
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL32-0AA0	3183567
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL32-0AA0	3183590
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL32-0AA0	3183361
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL32-0AA0	3183564
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL32-0AA0	3183573
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL32-0AA0	3183560
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL32-0AA0	3183506
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL32-0AA0	3183329
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-6HL32-0AA0	3183538
			250	100...250	375...2500	3VA2225-6HL32-0AA0	3183421
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-6HL32-0AA0	3183438
			400	160...400	600...4000	3VA2340-6HL32-0AA0	3183450
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-6HL32-0AA0	3183359
			630	250...630	945...5670	3VA2463-6HL32-0AA0	3183365
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-6HL32-0AA0	3183187
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-6HL32-0AA0	3183132
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-6HL32-0AA0	3183077

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A) 1)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 55kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningsskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN36-0AA0	3182312
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN36-0AA0	3182318
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN36-0AA0	3182324
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN36-0AA0	3182306
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN36-0AA0	3182342
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN36-0AA0	3182348
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN36-0AA0	3182354
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN36-0AA0	3182330
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN36-0AA0	3182336
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN32-0AA0	3183556
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN32-0AA0	3183325
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN32-0AA0	3183514
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN32-0AA0	3183163
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN32-0AA0	3183520
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN32-0AA0	3183507
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN32-0AA0	3183447
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN32-0AA0	3183106
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN32-0AA0	3183215
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-5HN32-0AA0	3182360
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-5HN32-0AA0	3182366
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-5HN32-0AA0	3182372
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-5HN32-0AA0	3182378
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-5HN32-0AA0	3182384
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-5HN32-0AA0	3182392
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-5HN32-0AA0	3183084
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-5HN32-0AA0	3183079
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-5HN32-0AA0	3183066

1) $I_{sd} = 1.5...10 \times I_r$

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A) 1)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, 85kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningsskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN36-0AA0	3183482
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN36-0AA0	3183249
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN36-0AA0	3183270
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN36-0AA0	3183121
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN36-0AA0	3183334
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN36-0AA0	3183332
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN36-0AA0	3183284
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN36-0AA0	3183100
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN36-0AA0	3183174
3VA21							
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN32-0AA0	3183508
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN32-0AA0	3183471
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN32-0AA0	3183453
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN32-0AA0	3183201
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN32-0AA0	3183413
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN32-0AA0	3183452
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN32-0AA0	3183534
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN32-0AA0	3183098
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN32-0AA0	3183157
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-6HN32-0AA0	3183139
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-6HN32-0AA0	3183181
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-6HN32-0AA0	3183176
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-6HN32-0AA0	3183097
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-6HN32-0AA0	3183118
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-6HN32-0AA0	3183243
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-6HN32-0AA0	3183078
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-6HN32-0AA0	3183086
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-6HN32-0AA0	3183071

1) $I_{sd} = 1.5...10 \times I_r$

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, med display och mätfunktion, 55kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd, möjligt att ansluta extern strömtransformator för mätning av N-ledare upp till 160%							
3VA20 	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP36-0AA0	3182314
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP36-0AA0	3182320
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP36-0AA0	3182326
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP36-0AA0	3182308
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP36-0AA0	3182344
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP36-0AA0	3182350
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP36-0AA0	3182356
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP36-0AA0	3182332
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP36-0AA0	3182338
3VA21							
3VA20	Kabelfsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP32-0AA0	3183323
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP32-0AA0	3183399
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP32-0AA0	3183280
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP32-0AA0	3183138
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP32-0AA0	3183381
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP32-0AA0	3183295
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP32-0AA0	3183305
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP32-0AA0	3183117
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP32-0AA0	3183099
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-5KP32-0AA0	3182362
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-5KP32-0AA0	3182368
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-5KP32-0AA0	3182374
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-5KP32-0AA0	3182380
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-5KP32-0AA0	3182386
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-5KP32-0AA0	3182388
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-5KP32-0AA0	3182394

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 3-polig, med display och mätfunktion, 85kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd, möjligt att ansluta extern strömtransformator för mätning av N-ledare upp till 160%							
3VA20 	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP36-0AA0	3183457
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP36-0AA0	3183511
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP36-0AA0	3183529
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP36-0AA0	3183167
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP36-0AA0	3183268
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP36-0AA0	3183393
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP36-0AA0	3183360
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP36-0AA0	3183134
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP36-0AA0	3183234
3VA20 	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP32-0AA0	3183407
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP32-0AA0	3183370
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP32-0AA0	3183546
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP32-0AA0	3183188
3VA21 		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP32-0AA0	3183456
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP32-0AA0	3183337
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP32-0AA0	3183545
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP32-0AA0	3183158
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP32-0AA0	3183230
3VA22 		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-6KP32-0AA0	3183148
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-6KP32-0AA0	3183168
3VA23 		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-6KP32-0AA0	3183227
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-6KP32-0AA0	3183216
3VA24 		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-6KP32-0AA0	3183218
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-6KP32-0AA0	3183633
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-6KP32-0AA0	3183165

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 55kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-5HL46-0AA0	3182311
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL46-0AA0	3182317
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL46-0AA0	3182323
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL46-0AA0	3182192
			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL46-0AA0	3182341
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL46-0AA0	3182347
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL46-0AA0	3182353
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL46-0AA0	3182329
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL46-0AA0	3182335
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-5HL42-0AA0	3183570
			40	16...40	60...480	3VA2040-5HL42-0AA0	3183574
			63	25...63	95...756	3VA2063-5HL42-0AA0	3183589
			100	40...100	150...1200	3VA2010-5HL42-0AA0	3183411
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-5HL42-0AA0	3183559
			40	16...40	60...480	3VA2140-5HL42-0AA0	3183558
			63	25...63	95...756	3VA2163-5HL42-0AA0	3183587
			100	40...100	150...1200	3VA2110-5HL42-0AA0	3183363
			160	63...160	240...1600	3VA2116-5HL42-0AA0	3183265
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-5HL42-0AA0	3182359
			250	100...250	375...2500	3VA2225-5HL42-0AA0	3182365
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-5HL42-0AA0	3182371
			400	160...400	600...4000	3VA2340-5HL42-0AA0	3182377
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-5HL42-0AA0	3182383
			630	250...630	945...5670	3VA2463-5HL42-0AA0	3182391
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-5HL42-0AA0	3183156
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-5HL42-0AA0	3183185
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-5HL42-0AA0	3183087

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Antal poler	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 85kA vid 415V, ETU320 LI, justerbart överlastskydd och justerbart kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	3	25	10...25	38...300	3VA2025-6HL46-0AA0	3183557
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL46-0AA0	3183596
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL46-0AA0	3183580
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL46-0AA0	3183247
			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL46-0AA0	3183583
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL46-0AA0	3183565
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL46-0AA0	3183576
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL46-0AA0	3183526
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL46-0AA0	3183367
3VA21							
3VA20	Kabelsko		25	10...25	38...300	3VA2025-6HL42-0AA0	3183577
			40	16...40	60...480	3VA2040-6HL42-0AA0	3183582
			63	25...63	95...756	3VA2063-6HL42-0AA0	3183585
			100	40...100	150...1200	3VA2010-6HL42-0AA0	3183533
3VA21			25	10...25	38...300	3VA2125-6HL42-0AA0	3183593
			40	16...40	60...480	3VA2140-6HL42-0AA0	3183586
			63	25...63	95...756	3VA2163-6HL42-0AA0	3183592
			100	40...100	150...1200	3VA2110-6HL42-0AA0	3183444
			160	63...160	240...1600	3VA2116-6HL42-0AA0	3183484
3VA22			160	63...160	240...1920	3VA2216-6HL42-0AA0	3183547
			250	100...250	375...2500	3VA2225-6HL42-0AA0	3183254
3VA23			250	100...250	375...3000	3VA2325-6HL42-0AA0	3183436
			400	160...400	600...4000	3VA2340-6HL42-0AA0	3183551
3VA24			400	160...400	600...4800	3VA2440-6HL42-0AA0	3183322
			630	250...630	945...5670	3VA2463-6HL42-0AA0	3183338
3VA25			630	250...630	945...7560	3VA2563-6HL42-0AA0	3183209
			800	320...800	1200...8000	3VA2580-6HL42-0AA0	3183107
			1000	400...1000	1500...10000	3VA2510-6HL42-0AA0	3183089

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A) 1)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 55kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningsskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN46-0AA0	3182313
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN46-0AA0	3182319
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN46-0AA0	3182325
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN46-0AA0	3182307
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN46-0AA0	3182343
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN46-0AA0	3182349
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN46-0AA0	3182355
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN46-0AA0	3182331
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN46-0AA0	3182337
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-5HN42-0AA0	3183532
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-5HN42-0AA0	3183289
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-5HN42-0AA0	3183519
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-5HN42-0AA0	3183217
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-5HN42-0AA0	3183463
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-5HN42-0AA0	3183542
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-5HN42-0AA0	3183512
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-5HN42-0AA0	3183214
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-5HN42-0AA0	3183203
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-5HN42-0AA0	3182361
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-5HN42-0AA0	3182367
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-5HN42-0AA0	3182373
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-5HN42-0AA0	3182379
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-5HN42-0AA0	3182385
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-5HN42-0AA0	3182393
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-5HN42-0AA0	3183075
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-5HN42-0AA0	3183083
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-5HN42-0AA0	3183064

1) $I_{sd} = 1.5...10 \times I_r$

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A) 1)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, 85kA vid 415V, ETU350 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningsskydd och fast kortslutningsskydd							
3VA20 	Kabel	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN46-0AA0	3183539
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN46-0AA0	3183253
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN46-0AA0	3183272
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN46-0AA0	3183171
		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN46-0AA0	3183259
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN46-0AA0	3183262
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN46-0AA0	3183480
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN46-0AA0	3183131
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN46-0AA0	3183200
3VA21							
3VA20	Kabelsko	25	10...25	1.5...10	300	3VA2025-6HN42-0AA0	3183464
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2040-6HN42-0AA0	3183433
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2063-6HN42-0AA0	3183525
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2010-6HN42-0AA0	3183213
3VA21		25	10...25	1.5...10	300	3VA2125-6HN42-0AA0	3183483
		40	16...40	1.5...10	480	3VA2140-6HN42-0AA0	3183386
		63	25...63	1.5...10	756	3VA2163-6HN42-0AA0	3183315
		100	40...100	1.5...10	1200	3VA2110-6HN42-0AA0	3183246
		160	63...160	1.5...10	1600	3VA2116-6HN42-0AA0	3183233
3VA22		160	63...160	1.5...10	1920	3VA2216-6HN42-0AA0	3183208
		250	100...250	1.5...10	2500	3VA2225-6HN42-0AA0	3183205
3VA23		250	100...250	1.5...10	3000	3VA2325-6HN42-0AA0	3183191
		400	160...400	1.5...10	4000	3VA2340-6HN42-0AA0	3183242
3VA24		400	160...400	1.5...10	4800	3VA2440-6HN42-0AA0	3183125
		630	250...630	1.5...9	5670	3VA2463-6HN42-0AA0	3183186
3VA25		630	250...630	1.5...10	7560	3VA2563-6HN42-0AA0	3183076
		800	320...800	1.5...10	8000	3VA2580-6HN42-0AA0	3183085
		1000	400...1000	1.5...10	10000	3VA2510-6HN42-0AA0	3183063

1) $I_{sd} = 1.5...10 \times I_r$

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, med display och mätfunktion, 55kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd, möjligt att ansluta extern strömtransformator för mätning av N-ledare upp till 160%							
3VA20 	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP46-0AA0	3182315
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP46-0AA0	3182321
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP46-0AA0	3182327
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP46-0AA0	3182309
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP46-0AA0	3182345
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP46-0AA0	3182351
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP46-0AA0	3182357
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP46-0AA0	3182333
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP46-0AA0	3182339
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-5KP42-0AA0	3183537
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-5KP42-0AA0	3183401
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-5KP42-0AA0	3183292
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-5KP42-0AA0	3183102
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-5KP42-0AA0	3183549
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-5KP42-0AA0	3183552
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-5KP42-0AA0	3183448
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-5KP42-0AA0	3183126
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-5KP42-0AA0	3183122
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-5KP42-0AA0	3182363
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-5KP42-0AA0	3182369
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-5KP42-0AA0	3182375
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-5KP42-0AA0	3182381
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-5KP42-0AA0	3182387
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-5KP42-0AA0	3182389
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-5KP42-0AA0	3182395

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

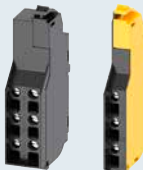
SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Anslutning	Märkström I_n (A)	Överlastskydd I_r (A)	Kortslutnings- skydd - I_{sd} (A)	Kortslutnings- skydd - I_i (A)	Siemens artikelnummer	E-nummer
Effektbrytare 3VA2 - Elektronisk - 4-polig, med display och mätfunktion, 85kA vid 415V, ETU850 LSI, justerbart överlastskydd, fördröjt justerbart kortslutningskydd och fast kortslutningsskydd, möjligt att ansluta extern strömtransformator för mätning av N-ledare upp till 160%							
3VA20 	Kabel	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP46-0AA0	3183491
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP46-0AA0	3183521
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP46-0AA0	3183263
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP46-0AA0	3183240
		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP46-0AA0	3183348
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP46-0AA0	3183392
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP46-0AA0	3183374
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP46-0AA0	3183096
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP46-0AA0	3183179
3VA20	Kabelsko	25	10...25	15...250	38...300	3VA2025-6KP42-0AA0	3183354
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2040-6KP42-0AA0	3183440
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2063-6KP42-0AA0	3183303
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2010-6KP42-0AA0	3183112
3VA21		25	10...25	15...250	38...300	3VA2125-6KP42-0AA0	3183378
		40	16...40	24...400	60...480	3VA2140-6KP42-0AA0	3183466
		63	25...63	38...630	95...756	3VA2163-6KP42-0AA0	3183282
		100	40...100	60...1000	150...1200	3VA2110-6KP42-0AA0	3183104
		160	63...160	96...1600	240...1600	3VA2116-6KP42-0AA0	3183180
3VA22		160	63...160	96...1600	240...1920	3VA2216-6KP42-0AA0	3183152
		250	100...250	150...2500	375...2500	3VA2225-6KP42-0AA0	3183115
3VA23		250	100...250	150...2500	375...3000	3VA2325-6KP42-0AA0	3183164
		400	160...400	240...4000	600...4000	3VA2340-6KP42-0AA0	3183172
3VA24		400	160...400	240...4000	600...6000	3VA2440-6KP42-0AA0	3183211
		500	200...500	300...5000	750...7000	3VA2450-6KP42-0AA0	3183630
		630	250...630	378...5670	945...5670	3VA2463-6KP42-0AA0	3183190

SETRON Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Beskrivning	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	3VA15/ 3VA25 1000A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Frontmonterat grått vred, IP30/40								
	Standard	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK11	3182202
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK11	3182488
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK11	3182239
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK11	3182258
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0EK11	3183605
	Standard, Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK13	3182203
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK13	3183082
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK13	3182240
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK13	3182259
	Standard Dörrföregling	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK21	3183053
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK21	3183052
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK21	3183043
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK21	3183050
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0EK21	3183040
	Standard Dörrföregling Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0EK23	3183037
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0EK23	3183048
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0EK23	3183049
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0EK23	3183039
Dörrmonterat grått vred, IP65								
	Standard Inkl. axel och dörrföregling Axel 300mm, 75 x 75mm (325mm för 1000A)	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK21	3182204
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK21	3182510
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK21	3182241
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK21	3182260
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0FK21	3183603
	Standard Inkl. axel och dörrföregling Axel 300mm, 75 x 75mm Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK23	3182205
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK23	3182502
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK23	3182242
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK23	3182261
	Standard Inkl. axel och dörrföregling Axel 300mm, 75 x 75mm (325mm för 1000A) Utan integrerad kompensation	✓	–	–	–	–	3VA9157-0FK61	3183012
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0FK61	3183029
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0FK61	3183022
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0FK61	3183010
		–	–	–	–	✓	3VA9687-0FK61	3183028
Sidomonterat grått vred, IP65								
	Standard Inkl. axel 300mm, 75 x 75mm	✓	–	–	–	–	3VA9157-0PK11	3182208
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0PK11	3182497
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0PK11	3182245
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0PK11	3182264
	Standard Inkl. axel 300mm, 75 x 75mm Belysta lägesindikeringar Spänningsmatning 24V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0PK13	3182209
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0PK13	3182464
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0PK13	3182246
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0PK13	3182265

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

 
SENTRON Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Beskrivning	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	3VA15/ 3VA25 1000A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Motordon, IP30/40								
	24...60V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0HA10	3182467
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0HA10	3182504
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0HA10	3182501
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0HA10	3182473
	110...230V AC 110...250V DC	✓	–	–	–	–	3VA9157-0HA20	3182516
		–	✓	–	–	–	3VA9257-0HA20	3182457
		–	–	✓	–	–	3VA9267-0HA20	3182479
		–	–	–	✓	–	3VA9467-0HA20	3182520
Tillbehör vred								
	Förlängningsaxel för dörr- och sidmontering, även till och 3RV. 300mm, 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2WA00	3182304
	Förlängningsaxel för dörrmontering, 325mm, 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4WA00	3183610
	Axeladapter vid förlängd axel för dörr- och sidmontering, 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2DA00	3182301
	Axeladapter vid förlängd axel för dörrmonterat vred, 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4DA00	3183625
	Dörrkoppling för axel Även tillbehör till 3VM, 3KX, 3RV 8x8mm	✓	✓	✓	✓	–	8UD1900-2HA00	3182303
	Dörrkoppling för axel 12x12mm	–	–	–	–	✓	8UD1900-4HA00	3183629

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater					
Bildexempel	Beskrivning	Egenskaper	Storlek	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör effektbrytare 3VA					
	Hjälpkontakt	Hög växlingskapacitet	2 slottar	3VA9988-0AA11	3183613
		Kompakt	1 slot	3VA9988-0AA12	3182287
	Signalkontakt för utlöst brytare	Hög växlingskapacitet	2 slottar	3VA9988-0AB11	3183612
		Kompakt	1 slot	3VA9988-0AB12	3182289
	Underspänningsutlösare	24V DC	3 slottar	3VA9908-0BB11	3182270
		125-127V DC		3VA9908-0BB14	3183628
		208...230V AC, 50/60Hz		3VA9908-0BB25	3182273
		380...400V AC, 50/60Hz		3VA9908-0BB26	3182274
	Shuntutlösare	24V AC, 50/60Hz 24...30V DC	3 slottar	3VA9988-0BL30	3182292
		110...127V AC, 50/60Hz 110...127V DC		3VA9988-0BL32	3182293
		208...277V AC, 50/60Hz 220...250V DC		3VA9988-0BL33	3182294
Tillbehör för effektbrytare 3VA - Adapter för anslutning av hjälpkontakt för montering i plug-in och utdragskassetter					
	Utdragskassetter	–	–	3VA9987-0KD80	3182275
	Plug-in	–	–	3VA9987-0KP80	3183032
Tillbehör för effektbrytare 3VA1 - Adapter för DIN-montage					
	3- och 4-polig - 3VA10/11	–	100/160A	3VA9187-0SH10	3183081
Tillbehör för effektbrytare 3VA1 - Låsdon för vippra					
	3VA10/11/12	–	100/160/250A	3VA9088-0LB10	3182396
	3VA13/14 3VA20/21/22/23/24	–	400/630A 100/160/250/ 400/630A	3VA9388-0LB10	3182255

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Komplett kit för montering med plug-in sockel							
	3-polig	✓	–	–	–	3VA9113-0KP00	3182098
		–	✓	–	–	3VA9213-0KP00	3182508
		–	–	✓	–	3VA9123-0KP00	3182193
		–	–	–	✓	3VA9323-0KP00	3183609
	4-polig	✓	–	–	–	3VA9114-0KP00	3182166
		–	✓	–	–	3VA9214-0KP00	3182462
		–	–	✓	–	3VA9124-0KP00	3182194
		–	–	–	✓	3VA9324-0KP00	3183608

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorers

SENTRON Lågspänningsapparater									
Bildexempel	Innehåll	3VA11	3VA12	3VA20 3VA21	3VA22	3VA23	3VA24	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör effektbrytare 3VA - Jordfelsbrytare, typ A									
	RCD310 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - instantaneus - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-ORS10	3182472
	RCD510 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9113-ORS20	3183055
	RCD510 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	–	✓	–	–	–	–	3VA9213-ORS20	3183072
	RCD510 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-ORS20	3182494
	RCD510 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...3000ms - märkspänning 127-480V AC - 50/60Hz - kabelanslutning	–	✓	–	–	–	–	3VA9214-ORS20	3182463
	RCD820 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	✓	–	–	–	3VA9123-ORL30	3183070
	RCD820 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	✓	–	–	3VA9223-ORL30	3183065
	RCD820 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	–	✓	–	3VA9323-ORL30	3183068
	RCD820 - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	–	–	✓	3VA9423-ORL30	3183074
	RCD820 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	✓	–	–	–	3VA9124-ORL30	3183069
	RCD820 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	✓	–	–	3VA9224-ORL30	3183062
	RCD820 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	–	✓	–	3VA9324-ORL30	3183067
	RCD820 - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...10A* - justerbar utlösningstid 0...10000ms - märkspänning 100-690V AC - 50/60Hz	–	–	–	–	–	✓	3VA9424-ORL30	3183060
Tillbehör effektbrytare 3VA - Jordfelsbrytare, typ B eller B+									
	RCD520B - 3-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 127-690V AC - 50/60Hz	✓	–	–	–	–	–	3VA9113-ORL21	3183635
	RCD520B - 4-polig - justerbar märkfelström 0.3...5A - justerbar utlösningstid 0...10 000ms - märkspänning 127-690V AC - 50/60Hz	✓	–	–	–	–	–	3VA9114-ORL21	3183637

SENTRON Lågspänningsapparater			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Kommunikation effektbrytare 3VA2			
	Kommunikationsmodul/dataserver COM800, klarar att ansluta upp till 8st 3VA2 via 3VA-kabel, ethernet 10/100 Mbit/s interface	3VA9987-0TA10	3182276
	Kommunikationsmodul/dataserver COM100, klarar att ansluta 1st 3VA2 via 3VA-kabel, ethernet 10/100 Mbit/s interface	3VA9987-0TA20	3182277
	Kommunikationsmodul COM060, kommunicerar med COM800/COM100, ansluts till 3VA20/21/22	3VA9187-0TB10	3182214
	Kommunikationsmodul COM060, kommunicerar med COM800/COM100, ansluts till 3VA23/24/25	3VA9387-0TB10	3182254
Expansionsmoduler			
	PROFINET för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AE01-0AA0	4228069
	PROFIBUS DP för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AB01-0AA0	4222222
	RS 485 för PAC3200, PAC4200 och kommunikationsmodul COM100 och COM800 för effektbrytare 3VA	7KM9300-0AM00-0AA0	4228070

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

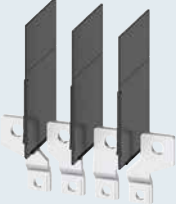
SENTRON Lågspänningsapparater			
Bildexempel	Beskrivning	Siemens artikelnummer	E-nummer
Tillbehör kommunikation för effektbrytare 3VA2			
	0,4m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC10	3182278
	1m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC20	3182279
	2m anslutningskabel, med förmonterade anslutningar till kommunikationsmodul COM100/COM800	3VA9987-0TC30	3182280
	Display DSP800 för anslutning till COM800/COM100, klarar att visa mätvärden/status/parametrar för upp till 8st 3VA2 via 3VA-kabel eller Ethernet	3VA9987-0TD10	3182282
	Extern funktionsbox EFB300 för anslutning till ETU på 3VA2, inkl.. 1,5m anslutningskabel, 1 digital ingång och 4 digitala utgångar, SO interface	3VA9987-0UA10	3183611
	1,5m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300	3VA9987-0UB10	3183073
	3m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300	3VA9987-0UB20	3183061
	3m anslutningskabel, för extern funktionsbox EFB300, tillbehör till effektbrytare 3VA2 med jordfelsbrytare	3VA9987-0UB30	3183088

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater									
Bildexempel	Innehåll	Anslutning Cu/Al (mm ²)	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	3VA15 3VA25 1000A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Runda kabelklämmor för kabel som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)									
	- 3st kabelklämmor	1.5...95	✓	–	–	–	–	3VA9113-0JB11	3182404
		35...185	–	✓	–	–	–	3VA9253-0JB12	3182489
		1.5...50	–	–	✓	–	–	3VA9103-0JB11	3182397
		16...185	–	–	✓	–	–	3VA9263-0JB12	3182233
		50...300	–	–	–	✓ 1)	–	3VA9383-0JB13	3182252
	- 3st kabelklämmor med plats för 2 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...300	–	–	–	–	✓	3VA9503-0JB23	3183591
	- 3st kabelklämmor med plats för 3 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...185	–	–	–	–	✓	3VA9503-0JB32	3183595
	- 4st kabelklämmor	1.5...95	✓	–	–	–	–	3VA9114-0JB11	3182115
		35...185	–	✓	–	–	–	3VA9254-0JB12	3182491
		1.5...50	–	–	✓	–	–	3VA9104-0JB11	3182398
		16...185	–	–	✓	–	–	3VA9264-0JB12	3182236
		50...300	–	–	–	✓ 1)	–	3VA9384-0JB13	3182253
	- 4st kabelklämmor med plats för 2 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...300	–	–	–	–	✓	3VA9504-0JB23	3183575
	- 4st kabelklämmor med plats för 3 kablar i varje klämma - kort anslutnings-skydd	120...185	–	–	–	–	✓	3VA9504-0JB32	3183584
Platta bakre kabelklämmor som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)									
	- 3st kabelklämmor, 2 långa och 1 kort	–	✓	–	–	–	–	3VA9113-0QE00	3182099
		–	–	✓	–	–	–	3VA9213-0QE00	3182506
		–	–	–	✓	–	–	3VA9203-0QE00	3182215
		–	–	–	–	✓	–	3VA9403-0QE00	3183604
	- 4st kabelklämmor, 2 långa och 2 korta	–	✓	–	–	–	–	3VA9114-0QE00	3182509
		–	–	✓	–	–	–	3VA9214-0QE00	3182513
		–	–	–	✓	–	–	3VA9204-0QE00	3182216
		–	–	–	–	✓	–	3VA9404-0QE00	3183602

1) Endast godkänd för max märkström 400A

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater										
Bildexempel	Innehåll	Kabelsko maxbredd (mm)	Kabelsko max tjocklek (mm)	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	3VA15 3VA25 1000A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Kit med kabelskoanslutning som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)										
	- 3st kabelsko- klämmor	17	6.5	✓	–	–	–	–	3VA9113-0QA00	3183621
		25	8	–	✓	–	–	–	3VA9213-0QA00	3183617
		25	8	–	–	✓	–	–	3VA9203-0QA00	3183623
		35	10	–	–	–	✓	–	3VA9403-0QA00	3183624
 	- 3st kabelsko- klämmor - anslutningsskydd	50	28	–	–	–	–	✓	3VA9603-0QA00	3183626
	- 4st kabelsko- klämmor	17	6.5	✓	–	–	–	–	3VA9114-0QA00	3183620
		25	8	–	✓	–	–	–	3VA9214-0QA00	3183622
		25	8	–	–	✓	–	–	3VA9204-0QA00	3183619
		35	10	–	–	–	✓	–	3VA9404-0QA00	3183618
 	- 4st kabelsko- klämmor - anslutningsskydd	50	28	–	–	–	–	✓	3VA9604-0QA00	3183627
Bredare anslutningsskenor som passar alla typer av effektbrytare 3VA (fast installation, plug-in och utdragskassetter)										
	- 3st skenor för frontmatning, - 2st skiljeväggar, - Anslutningsbredd: 100/160A: 35mm 250A: 45mm 400/630: 70mm	30	8	✓	–	–	–	–	3VA9153-0QC00	3182197
		35	10	–	✓	–	–	–	3VA9253-0QC00	3183599
		35	10	–	–	✓	–	–	3VA9263-0QC00	3182235
		60	12.5	–	–	–	✓	–	3VA9483-0QC00	3183600
	- 4st skenor för frontmatning, - 3st skiljeväggar, - Anslutningsbredd: 100/160A: 35mm 250A: 45mm 400/630: 70mm	30	8	✓	–	–	–	–	3VA9154-0QC00	3182514
		35	10	–	✓	–	–	–	3VA9254-0QC00	3182461
		35	10	–	–	✓	–	–	3VA9264-0QC00	3182238
		60	12.5	–	–	–	✓	–	3VA9484-0QC00	3183598

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Innehåll	Anslutning Cu/Al (mm²)	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Runda stora kabelklämmor för kabel som passar effektbrytare 3VA för fast installation								
	- 3st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9113-0JJ12	3182087
		50...240	–	✓	–	–	3VA9213-0JJ13	3182493
		50...240	–	–	✓	–	3VA9223-0JJ13	3182228
	- 4st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9114-0JJ12	3182165
		50...240	–	✓	–	–	3VA9214-0JJ13	3182482
		50...240	–	–	✓	–	3VA9224-0JJ13	3182231
Runda kabelklämmor för 2st kablar som passar effektbrytare 3VA för fast installation								
	- 3st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	2x25...2x150	–	✓	–	–	3VA9213-0JJ22	3182500
		50...240	–	–	✓	–	3VA9223-0JJ22	3182229
		50...240	–	–	–	✓	3VA9403-0JJ23	3182256
	- 4st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	–	✓	–	–	3VA9214-0JJ22	3182454
		50...240	–	–	✓	–	3VA9224-0JJ22	3182232
		50...240	–	–	–	✓	3VA9404-0JJ23	3182257
Runda kabelklämmor för 6st kablar som passar effektbrytare 3VA för fast installation								
	- 3st kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9113-0JF60	3182086
			–	✓	–	–	3VA9213-0JF60	3182490
			–	–	✓	–	3VA9223-0JF60	3182227
			–	–	–	✓	3VA9303-0JF60	3183041
	- 4st kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9114-0JF60	3182116
			–	✓	–	–	3VA9214-0JF60	3182455
			–	–	✓	–	3VA9224-0JF60	3182230
			–	–	–	✓	3VA9304-0JF60	3183046

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Anslutningsskydd som passar effektbrytare 3VA för fast installation							
	3-poligt	✓	–	–	–	3VA9111-0WD30	3182399
		–	✓	–	–	3VA9211-0WD30	3183614
		–	–	✓	–	3VA9221-0WD30	3182217
		–	–	–	✓	3VA9481-0WD30	3183615
	4-poligt	✓	–	–	–	3VA9111-0WD40	3182524
		–	✓	–	–	3VA9211-0WD40	3182471
		–	–	✓	–	3VA9221-0WD40	3182218
		–	–	–	✓	3VA9481-0WD40	3183616
	3-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WF30	3182400
		–	✓	–	–	3VA9211-0WF30	3182465
		–	–	✓	–	3VA9221-0WF30	3182219
		–	–	–	✓	3VA9481-0WF30	3183601
	4-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WF40	3182469
		–	✓	–	–	3VA9211-0WF40	3182459
		–	–	✓	–	3VA9221-0WF40	3182220
		–	–	–	✓	3VA9481-0WF40	3183597
	3-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WG30	3182401
		–	✓	–	–	3VA9211-0WG30	3182507
		–	–	✓	–	3VA9221-0WG30	3182221
		–	–	–	✓	3VA9401-0WG30	3183606
	4-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9111-0WG40	3182481
		–	✓	–	–	3VA9211-0WG40	3182492
		–	–	✓	–	3VA9221-0WG40	3182222
		–	–	–	✓	3VA9401-0WG40	3183607

För mer teknisk information, vänligen se:
 Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

SENTRON Lågspänningsapparater								
Bildexempel	Innehåll	Anslutning Cu/Al (mm²)	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Runda stora kabelklämmor för kabel som passar effektbrytare 3VA för plug-in och utdragskassetter								
	- 3st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9153-0JC12	3183027
		50...240	–	✓	–	–	3VA9253-0JC13	3183025
		50...240	–	–	✓	–	3VA9263-0JC13	3183031
	- 4st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	✓	–	–	–	3VA9154-0JC12	3183023
		50...240	–	✓	–	–	3VA9254-0JC13	3183011
		50...240	–	–	✓	–	3VA9264-0JC13	3183015
Runda kabelklämmor för 2st kablar som passar effektbrytare 3VA för plug-in och utdragskassetter								
	- 3st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	2x25...2x150	–	✓	–	–	3VA9253-0JC22	3183024
		50...240	–	–	✓	–	3VA9263-0JC22	3183035
		50...240	–	–	–	✓	3VA9483-0JC23	3183014
	- 4st kabelklämmor - 1st förlängt anslutningsskydd - 1st isoleringsplatta	25...150	–	✓	–	–	3VA9254-0JC22	3183021
		50...240	–	–	✓	–	3VA9264-0JC22	3183009
		50...240	–	–	–	✓	3VA9484-0JC23	3183013
Runda kabelklämmor för 6st kablar som passar effektbrytare 3VA för plug-in och utdragskassetter								
	- 3st kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9153-0JF60	3183631
			–	✓	–	–	3VA9253-0JF60	3183047
			–	–	✓	–	3VA9263-0JF60	3183056
			–	–	–	✓	3VA9383-0JF60	3183036
	- 4st kabelklämmor, - 1st förlängt anslutningsskydd	6x1.5...6x35	✓	–	–	–	3VA9154-0JF60	3183632
			–	✓	–	–	3VA9254-0JF60	3183044
			–	–	✓	–	3VA9264-0JF60	3183038
			–	–	–	✓	3VA9384-0JF60	3183045

SENTRON Lågspänningsapparater							
Bildexempel	Beskrivning	3VA1 100A 160A	3VA1 250A	3VA2 100A 160A 250A	3VA1/ 3VA2 400A 630A	Siemens artikelnummer	E-nummer
Anslutningsskydd som passar effektbrytare 3VA för plug-in och utdragskassetter							
	3-poligt	✓	–	–	–	3VA9153-0KB03	3182195
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB03	3182456
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB03	3182212
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB03	3182250
	4-poligt	✓	–	–	–	3VA9154-0KB03	3182198
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB03	3182499
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB03	3182213
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB03	3182251
	3-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9153-0KB04	3183030
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB04	3183026
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB04	3183019
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB04	3183018
	4-poligt, förlängt, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9154-0KB04	3183016
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB04	3183020
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB04	3183008
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB04	3183017
	3-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9153-0KB05	3183042
		–	✓	–	–	3VA9253-0KB05	3183033
		–	–	✓	–	3VA9163-0KB05	3183034
		–	–	–	✓	3VA9353-0KB05	3183057
	4-poligt, brett, inkl. isoleringsplatta	✓	–	–	–	3VA9154-0KB05	3183054
		–	✓	–	–	3VA9254-0KB05	3183059
		–	–	✓	–	3VA9164-0KB05	3183058
		–	–	–	✓	3VA9354-0KB05	3183051

För mer teknisk information, vänligen se:
Katalog LV 10
www.siemens.com/sentron
www.siemens.com/lv-explorer

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Grid Connected

Energy	100 MW
Power	100 MW
Power	100 MW

The information provided in this catalogue contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract. Availability and technical specifications are subject to change without notice.

All product designations may be trademarks or product names of Siemens AG or supplier companies whose use by third parties for their own purposes could violate the rights of the owners.

Subject to change without prior notice.
Article No. Lågspänning_LP-CP_katalog_102019
Printed in Sweden.

© Siemens AB 2019.