


西门子驱动系统-汽车行业

New product – SINAMICS G115D, SIMATIC MICRO-DRIVE

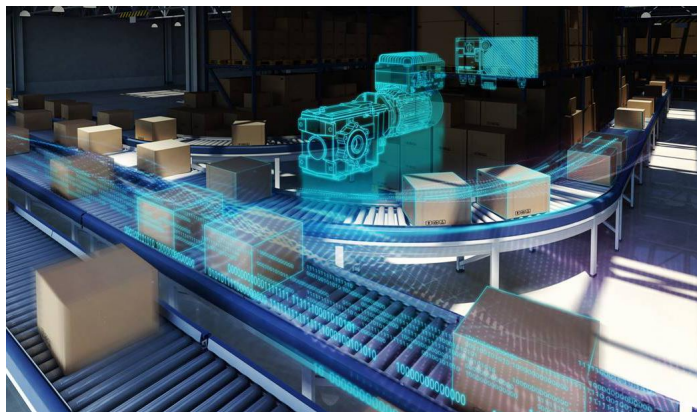

Function功能



SINAMICS G115D:

- 新一代分布式驱动系统包含减速箱，电机并集成了变频器用于基本的水平移动输送应用
可选电机侧安装和装墙版
- 功率范围: 0.37 – 4 kW (MM), 0.37 – 7.5 kW (WM)
- 电压等级: 3AC 380 – 480 V
- 调试: Startdrive, web server via Smart-Access-Module
- 防护等级: IP54/IP65 可拓展温度范围到-30 ° C

Benefits客户收益



- 紧凑型驱动系统= 一个订单号可完成一体化交付-减速电机和变频器的组合
- 特定的应用功能并为客户建立了输送技术的集成功能块
- TIA 博途中执行, 调试响应快
- 驱动系统的简单服务, 一个电子模块用于电机版和装墙版
- 集成安全功能(STO) 通过 PROFIsafe
- IE3标准




SIMATIC MICRO-DRIVE Family:

- 新一代伺服直流驱动系统: 24 – 48 V: 0.1 – 1 kW
- PDC: 100 W – 1,000 W
集成安全: STO, SS1, SLT, SLS, SBC, SSM via PROFIsafe
- F-TM: 280 W/集成安全: STO hardwired
- TM: 280 W/无安全功能
- TIA Portal integration and “One Button Tuning”
- PROFINET IRT (1ms)

- 系统组件的灵活性和可组合性保证了不同市场的广泛应用
- 最大化的集成安全功能: Safely-Limited Torque (SLT)
- 简化和优化工程应用配合服务的持续的诊断功能。
- 高速通讯适应于高性能应用的需求

Further information | [siemens.com/micro-drive](https://www.siemens.com/micro-drive)

SIMOTICS 西门子低压交流电动机系列产品

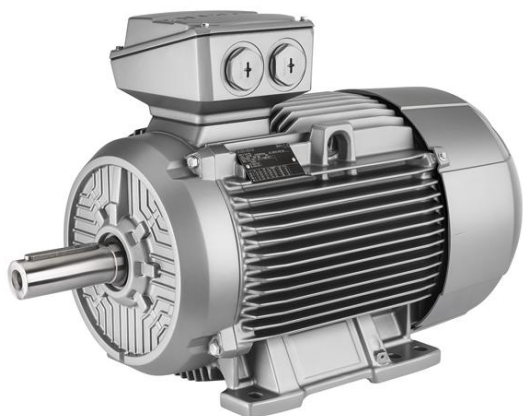

Function 功能



SIMOTICS 1LE1 秉承电机制造170余年的丰富经验，欧洲设计制造，广泛应用于汽车制造行业。

- 全球范围内品种最为丰富的电机系列
- 涵盖众多领域、地区和性能级别的最佳解决方案
- 拥有极高质量和高可靠性的创新电机技术
- 全球技术支持和服务网络

Benefits 客户收益



- 用户友好，安装方便
- 所有效率等级，最高可达IE4
- 丰富的产品组合，为用户的应用选择最优的电机
- 精确定制电机解决方案，满足最广泛的需求
- 服务响应及时有效，快速解决问题




SIMOTICS 1LE0 系列三相异步交流电动机

- 全球统一的设计平台
- 中国研发制造
- 技术参数和功能模块主要面向中国以及亚洲其他地区的市场需求
- 可广泛应用于车场涂装工艺的风机和泵等负载，并具有极高质量和高可靠性，是车厂的最佳选择。

- 产品保持一致性同时，最大限度地满足各个地区的标准
- 快速的交货期
- 双吊环，方便运输、安装；
- 低振动和噪音
- 高质量和高可靠性，有效降低客户运维成本

西门子SIMOGEAR减速电机

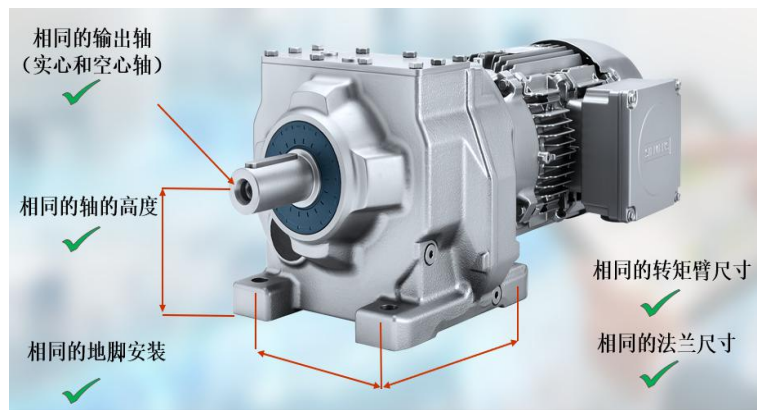

Function功能

- 相同的输出轴
- 相同的轴高
- 相同的地脚安装
- 相同的法兰尺寸
- 相同的扭力臂尺寸
- 齿轮箱模块化设计
- 电机模块化设计

Benefits客户收益

- 无缝替换市场上的同类产品
- 3D图纸 为设计人员节约时间, 为工厂节约成本
- 降低客户后期 维修库存成本
- 方便现场维修缩短维修时间
- 快速恢复生产



- 油封特殊设计
- 换油周期长
- 全国7个服务工厂
- 10+地区常驻服务工程师
- 10+授权服务商

- 解决减速电机易漏油的难题
- 为业主节约大量换油成本
- 为业主节约运营成本
- 缩短服务响应时间
- 提供定制化售后服务
- 提供VIP客户专享服务