



INDUSTRIAL BOX PC 産業用ボックスパソコン

SIMATIC IPC277G

コンパクト・低コストな産業用パソコン

メンテナンスフリー

- 機械的な部品がないファンレス設計により、継続動作が可能




省スペース

- コンパクトな産業用筐体により省スペースを実現
- 複数の取付方法で機械・装置に設置可能



- ファンレス設計
- Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC対応
- 最新世代のIntel Atom®x6000シリーズプロセッサ搭載
X6413E, X6414RE(TSN対応)
- DisplayPort対応
- 自己診断機能搭載(DiagBase)
- 各種防爆規格に対応
- 保護等級IP65 (取り付け時)

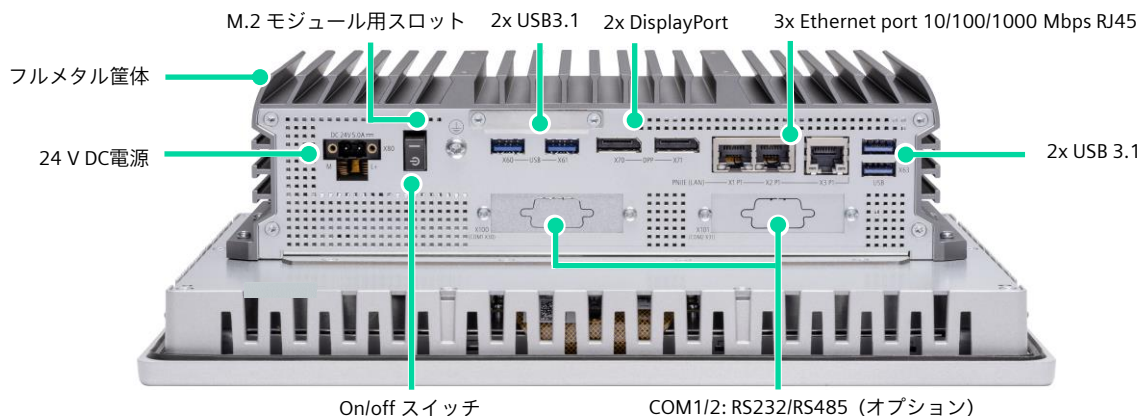

SIEMENS

仕様・構成

SIMATIC IPC277G (型番: 6AV7 886-0****-****)

型番

	6AV7 886-0	画面	CPU	RAM	HW	ドライブ	オプション 1	OS	
画面	7インチ Multitouch (800 x 480)	A							
	10インチ Multitouch (1280 x 800)	B							
	12インチ Multitouch (1280 x 800)	C							
	15インチ Multitouch (1920 x 1080)	D							
	19インチ Multitouch (1920 x 1080)	E							
	22インチ Multitouch (1920 x 1080)	F							
	24インチ Multitouch (1920 x 1080)	G							
	7インチ Multitouch (800 x 480) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	H							
	10インチ Multitouch (1280 x 800) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	J							
	12インチ Multitouch (1280 x 800) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	K							
	15インチ Multitouch (1920 x 1080) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	L							
	19インチ Multitouch (1920 x 1080) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	M							
	22インチ Multitouch (1920 x 1080) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	N							
	24インチ Multitouch (1920 x 1080) ATEX/ IECEx/UL Hazloc	P							
	7インチ Multitouch (800 x 480) Neutral Front	Q							
	10インチ Multitouch (1280 x 800) Neutral Front	R							
	12インチ Multitouch (1280 x 800) Neutral Front	S							
	15インチ Multitouch (1920 x 1080) Neutral Front	T							
	19インチ Multitouch (1920 x 1080) Neutral Front	U							
	22インチ Multitouch (1920 x 1080) Neutral Front	V							
	24インチ Multitouch (1920 x 1080) Neutral Front	W							
	CPU	Atom X6413E (2-Core, 1.5GHz / Burst 3.0GHz)		A					
		Atom X6413E (4-Core, 1.5GHz / Burst 3.0GHz)		B					
		Atom X6414RE (4-Core, 1.5GHz) (TSN対応)		C					
Atom X6413E (2-Core, 1.5GHz / Burst 3.0GHz) / TPM			D						
Atom X6413E (4-Core, 1.5GHz / Burst 3.0GHz) / TPM			E						
Atom X6414RE (4-Core, 1.5GHz) / TPM			F						
RAM	4GB RAM			1					
	8GB RAM			2					
	16GB RAM			3					
HW	COM無し				1				
	1x COM				2				
	2x COM				3				
	スリム筐体 (COM無し)				4				
ドライブ	ドライブ無し					1			
	256 GB Eco SSD					2			
	240 GB SSD					3			
	480 GB SSD					4			
オプション	追加ハードウェア無し						A		
	NVRAM						B		
OS	OS無し							A	
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI							B	
	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64Bit, MUI							C	

インチサイズごとの仕様・寸法

	7インチ	10インチ	12インチ	15インチ	19インチ	22インチ	24インチ
	Multi-touch	Multi-touch	Multi-touch	Multi-touch	Multi-touch	Multi-touch	Multi-touch
解像度	800 x 480	1280 x 800	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
取付カットアウト [mm]	197 x 141	264 x 189	310 x 221	382 x 241	448 x 278	513 x 315	569 x 347
サイズ [mm]	214 x 158	280 x 205	326 x 237	398 x 257	464 x 294	529 x 331	585 x 363
製品奥行き [mm]	86	86	95	96	96	96	96
消費電力 [W]	18	21	32	33	39	33	43

シーメンス株式会社

<https://www.siemens.com/jp>

製品およびサービスサポートの詳細や
お問い合わせ先は、製品・サービス
ポータルサイトSiePortalをご覧ください。

SiePortal

検索

<https://sieportal.siemens.com/ja-jp>

DIFA-B90064-03-5ZJP_May2024