


SIEMENS

Ingenuity for life

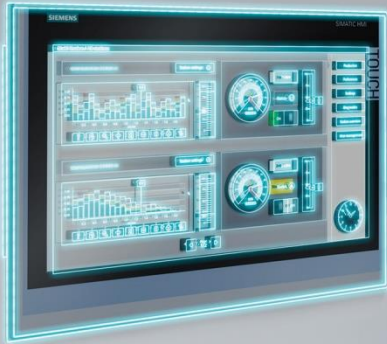

SIMATIC IPC477E

Industrial Panel PC 産業用パネルパソコン

Xeon(第六世代)搭載可能なファンレス設計の小型高性能パソコン

SIMATIC IPC477Eはコンパクトな筐体にXeon(Skylake世代)を搭載可能な産業用パソコンです。

PCI Expressを1スロットまで拡張可能、ファンレス構成、コンパクトな筐体で様々なニーズにお答えします。

SIMATIC Panel PC 477Eは、ハイパフォーマンスが要求される用途や、ソフトウェアPLCによるパソコン制御、データロギングやゲートウェイ等、幅広い用途でご使用いただけます。

- Xeon(Skylake世代)搭載可能
- ファンレス設計
- PCIe1スロットまで拡張可能
- Windows10 Enterprise LTSB対応
- 各種規格対応(KC, RoHS等)

柔軟に選べる
構成オプション



オートメーション
プラットフォーム



メンテナンス
フリー



ファンレス設計
かつ高性能



静電容量式マルチタッチ / 抵抗膜方式シングルタッチ

静電容量式マルチタッチ

15", Widescreen

19", Widescreen

22", Widescreen

24", Widescreen


1366x768 / 1280 x 800

1366x768

1920 x 1080

SIMATIC IPC477E (型番: 6AV7241-****-****)		型番										
		6AV7241-	CPU + I/F	画面	メモリ	COM + PCIe	OS	-	CFAST	ストレージ	追加選択	電源
CPU + I/F	Celeron G3902E, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		1									
	Core i3-6102E, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		3									
	Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		5									
	Xeon E3-1505L, 3x Gigabit Ethernet(IE/PN)		7									
画面	15" Singletouch (1280 x 800) 正面USB			B								
	19" Singletouch (1366 x 768) 正面USB			D								
	22" Singletouch (1920 x 1080) 正面USB			E								
	15" Multitouch (1366 x 768; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			J								
	19" Multitouch (1366 x 768; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			K								
	22" Multitouch (1920 x 1080; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			L								
	24" Multitouch (1920 x 1080; WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			R								
	15" Multitouch (1366 x 768)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			W								
	19" Multitouch (1366 x 768)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			X								
22" Multitouch (1920 x 1080)ロゴ無モデル(WES7-Eの場合シングルタッチのみ)			Y									
メモリ	4GB			A								
	8GB			B								
	16GB			C								
	8GB / ECC			D								
	16GB / ECC			E								
	4GB / NVRAM			F								
	8GB / NVRAM			G								
	16GB / NVRAM			H								
	8GB / ECC / NVRAM			J								
16GB / ECC / NVRAM			K									
COM + PCIe	RS232/485無, PCIe無				0							
	RS232/485無, 1x PCIe				1							
	2x RS232/485, PCIe無				3							
	2x RS232/485, 1x PCIe				4							
OS	OSなし					0						
	Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 32bit					1						
	Windows Embedded Standard 7 E SP1, English, 64bit					2						
	Windows Embedded Standard 7 P SP1, MUI, 64Bit, Multitouch					3						
	Windows 7 Ultimate SP1, 64bit, MUI					4						
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processors Celeron, i3 and i5					5						
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processor Xeon					6						
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64Bit) for Processors Celeron, i3 and i5					7						
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64Bit) for Processor Xeon					8							
CFAST	追加ストレージなし							0				
	CFAST 2GB, OSなし							1				
	CFAST 4GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール							2				
	CFAST 8GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール							3				
	CFAST 16GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール							4				
CFAST 128GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール							5					
ストレージ	ストレージなし								A			
	256GB Eco SSD								D			
	SSD 240GB								F			
	SSD 480GB								G			
	HDD 320GB								J			
追加	SIMATICソフトウェア無									A		
	24V DC 電源ユニット											0
電源	110/230V AC Namur規格; ケーブル無											1
	110/230V AC Namur規格; ケーブル有(Europe)											2
	110/230V AC Namur規格, TPM; ケーブル無											6
	110/230V AC Namur規格, TPM; ケーブル有(Europe)											7
	24V DC 電源ユニット / TPM (中国使用不可)											8

背面図・拡張オプション

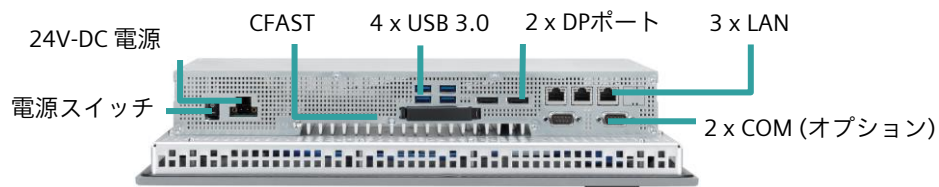

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードいただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad