

SIEMENS

Ingenuity for life

SIMATIC IPC127E

Industrial Box PC

産業用ボックスパソコン


超小型、エッジコンピューティング・ゲートウェイに適した産業用パソコン

SIMATIC Box PC 127Eは非常にコンパクトな筐体にEthernet、USB、Display Portなど各種インタフェースを搭載した産業用パソコンです。

非常にコンパクトな筐体は0.3Lサイズで、エッジコンピューティング、ゲートウェイ、データロギング等、幅広い用途でご使用いただけます。


ファンレス筐体、SSDの採用により、メンテナンスフリーを実現します。

- グローバルサポート、長期供給、3年保証
- 各種規格対応(KC, CE, UL等)
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC対応
- 短納期
- ファンレス、メンテナンスフリー
- コンパクトな 0.3Lサイズ

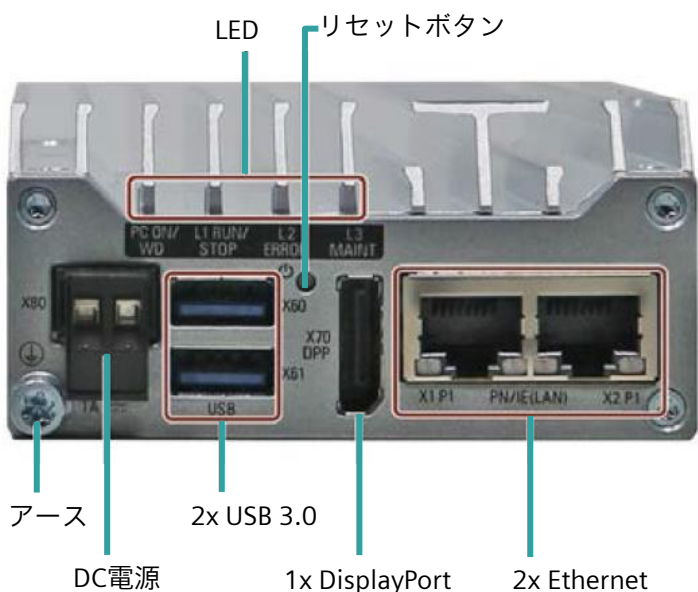

※本体上面図

筐体サイズ：拡張タイプ のみ本体上面にEthernet, USBポートあり。

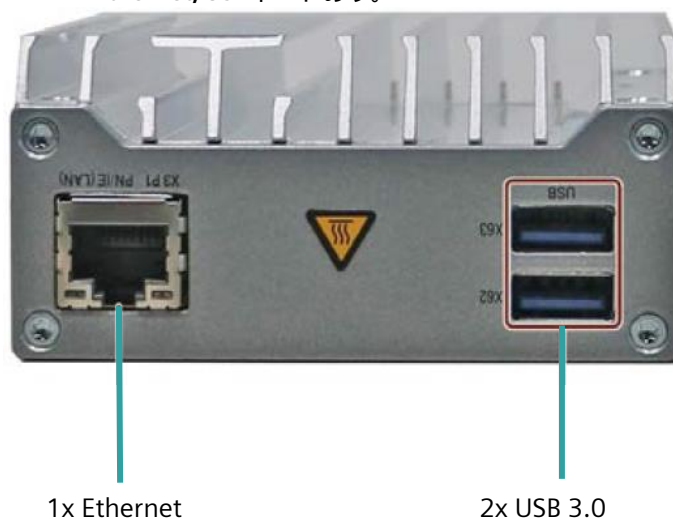


仕様・構成

	SIMATIC IPC127E (型番: 6AG4 021-0A *1* - **A0)	型番								
		6AG4 021-0A	CPU メモリ	1	筐体	-	OS	ドライ ブ	A	0
CPU・メモリ	Atom E3930 (2C/2T) / 2GB RAM		A							
	Atom E3940 (4C/4T) / 4GB RAM		B							
	Atom E3930 (2C/2T) / 2GB RAM / TPM (中国不対応)		C							
	Atom E3940 (4C/4T) / 4GB RAM / TPM (中国不対応)		D							
筐体	標準タイプ (外形寸法: W85 x H41 x D85 [mm])				1					
	拡張タイプ (外形寸法: W85 x H41 x D104 [mm])				2					
OS	OSなし						0			
	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64Bit, MUI						1			
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64Bit, MUI						2			
ドライブ	32GB SSD							A		
	64GB SSD							B		
	128GB SSD							C		

筐体の種類



設置方法

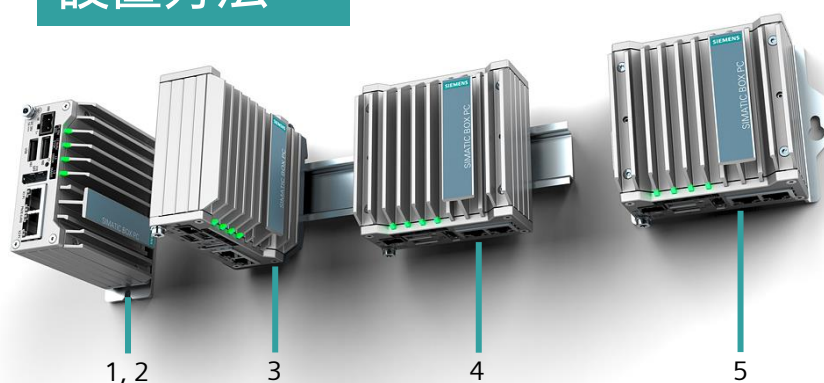

設置方法	マウンティングキット
1. ブックマウント標準タイプ	6AG4021-0AA20-0AA3
2. ブックマウント拡張タイプ	6AG4021-0AA20-0AA4
3. ブックマウントDINレール	6AG4021-0AA20-0AA5
4. DINレール	6AG4021-0AA20-0AA1
5. ウォールマウント	6AG4021-0AA20-0AA2

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードしていただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

DIFA-B90009-00-5ZJP_Feb.2021

www.siemens.com/jp/ad