


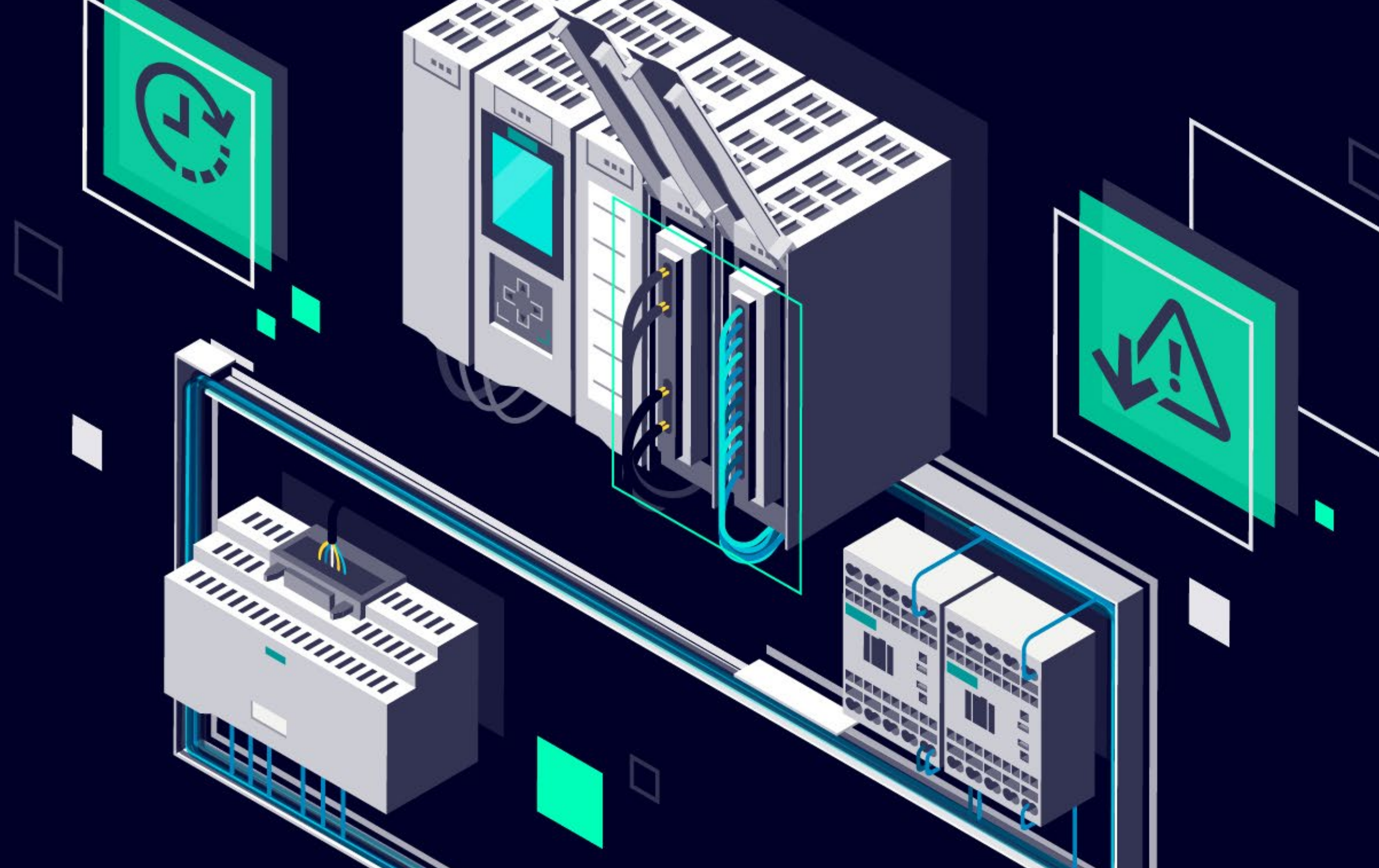

SIMATIC TOP CONNECT

# Systemverkabelung für SIMATIC Steuerungen

Innovative und effiziente Systemverkabelung für den Schaltschrank  
[siemens.de/simatic-tc](https://www.siemens.de/simatic-tc)

**SIEMENS**

# **SIMATIC TOP connect**

## Überblick

# Systemverkabelung

## Verkabeln kann so einfach sein – mit SIMATIC TOP connect

Damit elektronische Anlagen funktionieren und jederzeit verfügbar sind, müssen ihre einzelnen Komponenten fehlerfrei und zuverlässig miteinander verbunden werden. Statt der herkömmlichen, aufwendigen und fehleranfälligen Einzelverdrahtung – z. B. mit Reihenklemmen – gibt es die Systemverkabelung SIMATIC TOP connect.

SIMATIC TOP connect liefert Ihnen innovative Anschlusstechnik für zahlreiche Steuerungen und deren dezentrale Peripherie – in unterschiedlichen Varianten: als vollmodularer Anschluss nach dem Baukastenprinzip und als flexibler Anschluss mit gebündelten Einzeladern.

### Für Sie heißt das:

Übersichtlichkeit statt Kabelsalat. Schnelle, sichere Verbindung statt vertauschter Kontakte. Und Sicherheit statt Fehlersuche. Eben eine TOP-Verbindung, mit der Sie bis zu 80 % Verdrahtungsaufwand sparen.




# Der vollmodulare Anschluss – Anbindung aus dem Feld

## Modularer Baukasten für die schnellste und sicherste Systemverkabelung

**Schließen Sie Sensoren und Aktoren im Feld einfach, schnell und sicher an eine SIMATIC S7 an:** mit Frontsteckmodulen (modifizierte Frontstecker) für die S7-1500 und S7-300 sowie ansteckbaren Verbindungsleitungen und Anschlussmodulen, die konventionelle Reihenklemmen ersetzen und Spannungs- und Leistungsanpassungen ermöglichen.

- Reduzierung von Verdrahtungsfehlern und Prüfzeiten
- Einheitliches, übersichtliches Anschlussbild
- Keine Verwechslung von Einzeladern
- Schneller, einfacher Austausch der Einzelkomponenten
- Bis zu 80 % weniger Verdrahtungsaufwand

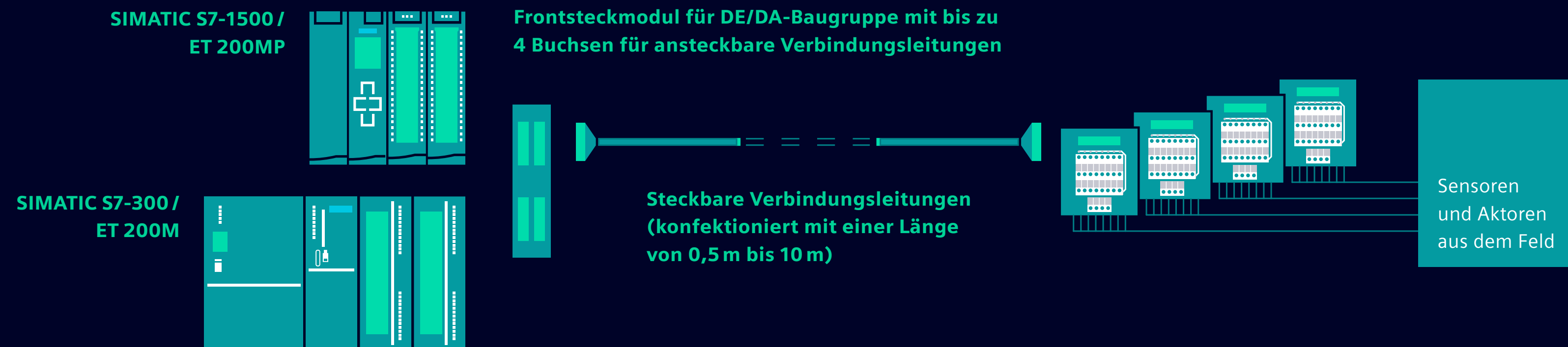

[Hier erfahren  
Sie mehr.](#)




# Der flexible Anschluss – einfache Verdrahtung im Schaltschrank

## Übersichtlich gebündelte Einzeladern für volle Flexibilität

Mit dem flexiblen Anschluss lassen sich im Schaltschrank montierte Sensoren und Aktoren schneller und einfacher an die **SIMATIC S7 anbinden**. Dazu ist der Frontstecker für den Anschluss an die DE/DA-Baugruppe bereits mit 20 oder 40 Einzeladern vorverdrahtet. Am anderen Ende des Aderbündels lassen sich die eindeutig gekennzeichneten Einzeladern flexibel auf beliebige Komponenten im Schaltschrank führen.

- Übersichtlichkeit durch gebündelte Einzeladern
- Anschlusssicherheit durch identischen Nummernaufdruck auf Adern und Anschlusspunkt am Frontstecker
- Höhere Ströme möglich dank großer Querschnitte
- Bis zu 50 % weniger Verdrahtungsaufwand

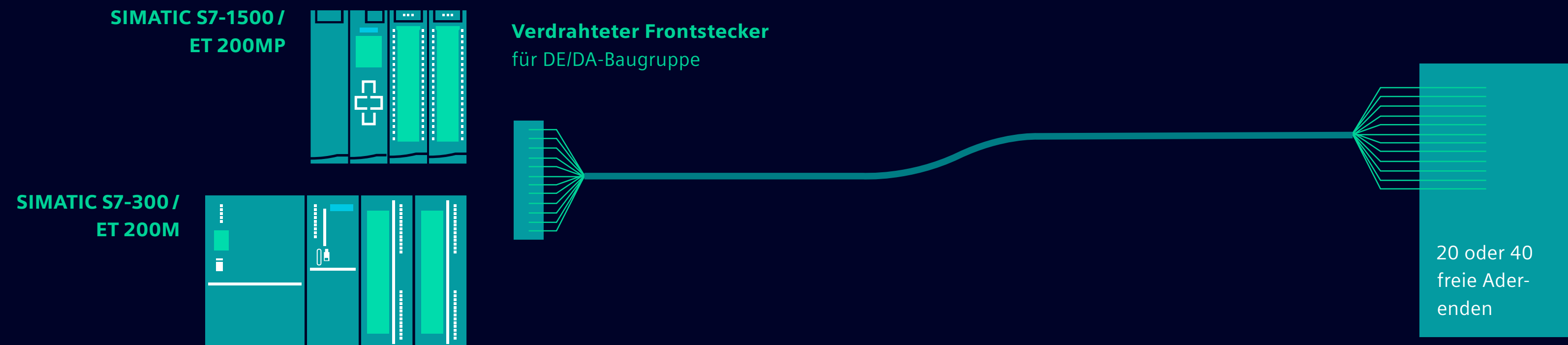

[Hier erfahren Sie mehr.](#)





# Ein Kabel für alles – das universelle Verbindungskabel

## Für den vielfältigen Einsatz vor Ort

**Das neue universelle Verbindungskabel ist das Bindeglied zwischen dem Standardanschluss der SIMATIC S7-1200, der SIMATIC ET 200SP, der SIMATIC S7-1500 I/O (25 mm) bzw. der LOGO! und dem SIMATIC TOP connect Anschlussmodul.**

Acht Signale und die Versorgungsspannung werden durch das universelle Verbindungskabel übertragen. Auf der Seite der Steuerung ist es mit beschrifteten Aderhüllen versehen sowie mit einem 16-poligen IDC-Stecker für den Anschluss der Anschlussmodule.

- Fehlerfreie und doppelt so schnelle Verdrahtung durch Einsatz eines entsprechenden Anschlussmoduls
- Anschluss an Koppelrelais für die Potentialtrennung und -anpassung
- Hohe Schaltfrequenz auch bei hohen Ausgangsströmen (bis 4 A) durch Einsatz eines Optokopplermoduls
- Auftrennung von Signalen durch Einsatz von Schaltermodulen zur Messung
- Schutz einzelner Kanäle dank einer thermischen Sicherung im Sicherungsmodul
- Geprüfte Verbindungskabel für den fehlerfreien Betrieb
- Mindestens 50 % weniger Verdrahtungsaufwand

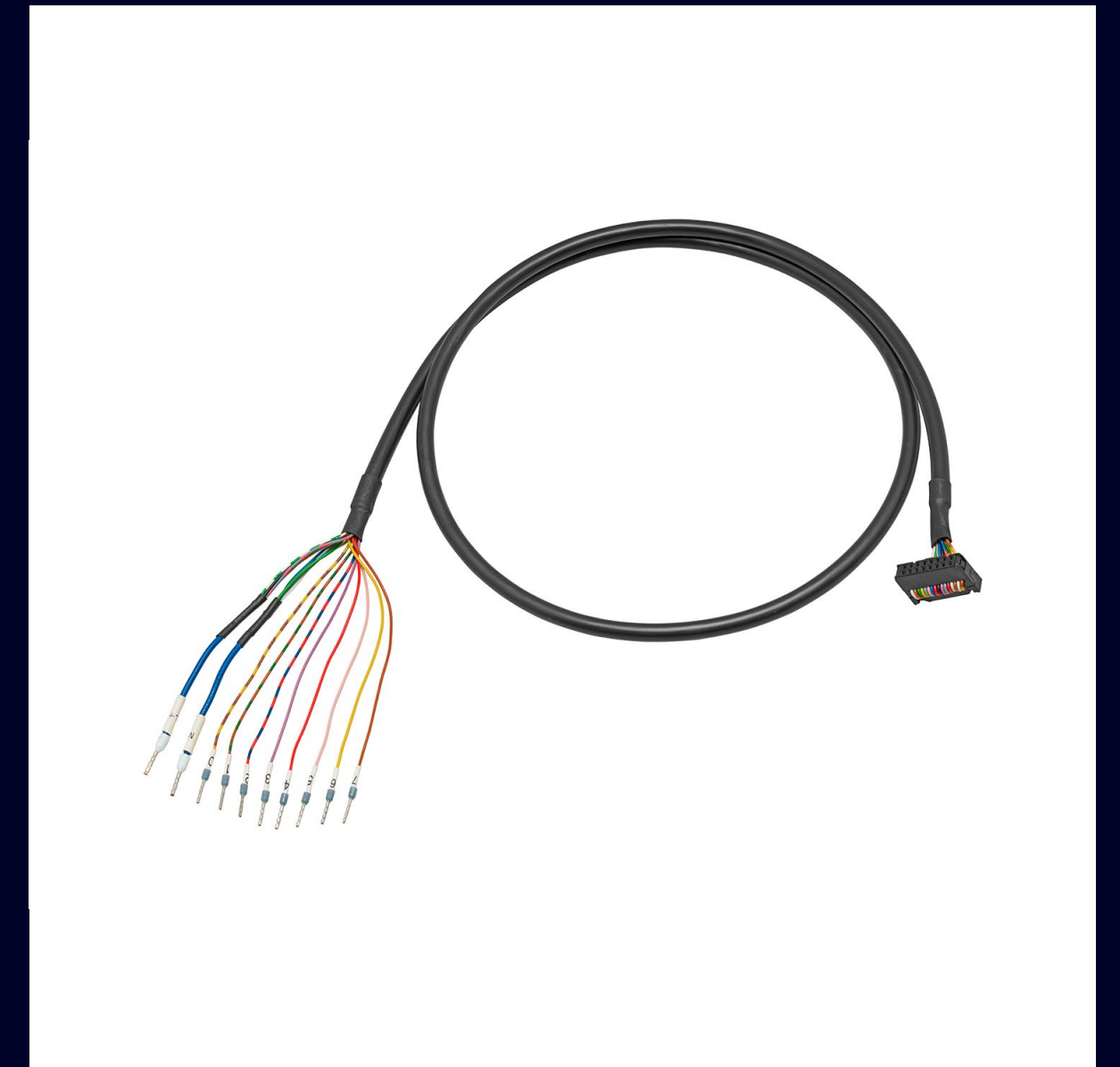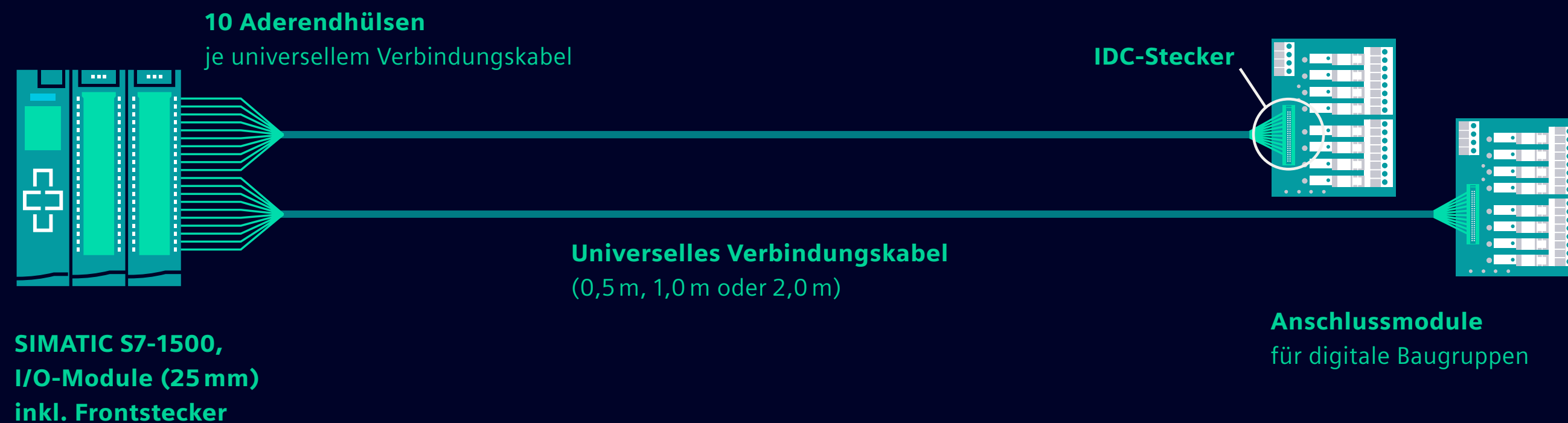

[Hier erfahren  
Sie mehr.](#)






# Einfache Konfiguration

## Das TIA Selection Tool – hilfreich und kostenlos

- Schnelle, einfache Auswahl und Konfiguration aller erforderlichen Controller und Ein-/Ausgabebaugruppen
- Automatische Vorauswahl der geeigneten Systemverkabelung gemäß der ausgewählten Ein-/Ausgabebaugruppe
- Anzeige der jeweils kompatiblen Anschlusskomponenten einfach durch Klicken auf „Vollmodulare Systemverkabelung“ oder „Flexible Anschlusstechnik“
- Automatische Erstellung einer Produktliste mit allen Komponenten Ihres SIMATIC-Systems inklusive der Systemverkabelung
  - Als Datei speicherbar, z. B. als PDF oder CSV
  - Zur Weiterbearbeitung exportierbar in den CAX-Download-Manager
  - Direkte Übernahme in den Warenkorb der Siemens Industry Mall

**Vollmodulare  
Systemverkabelung**  
(links);

**Flexible  
Anschlusstechnik**  
(rechts)

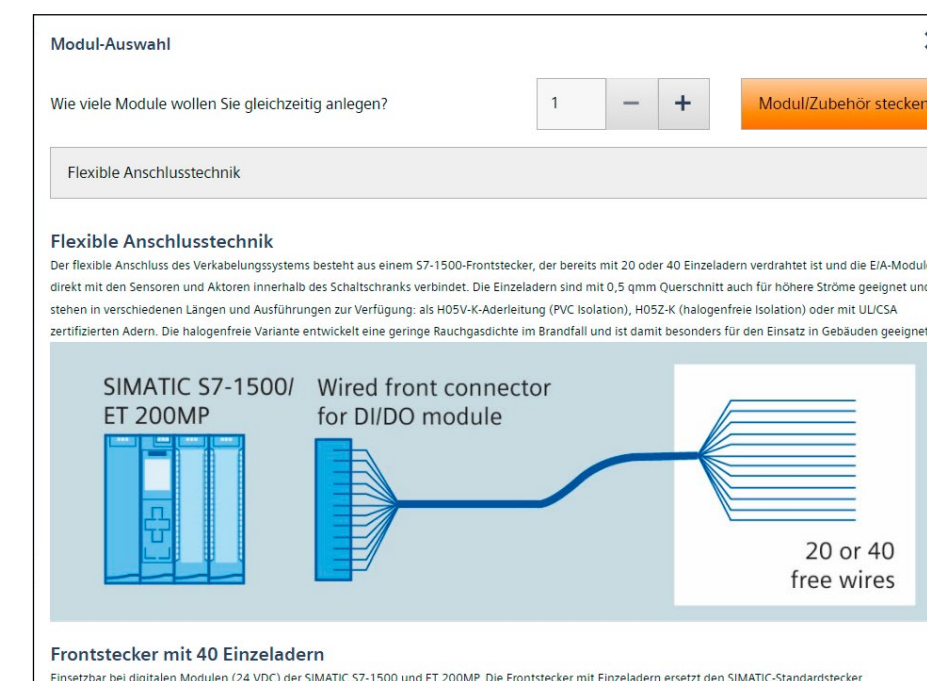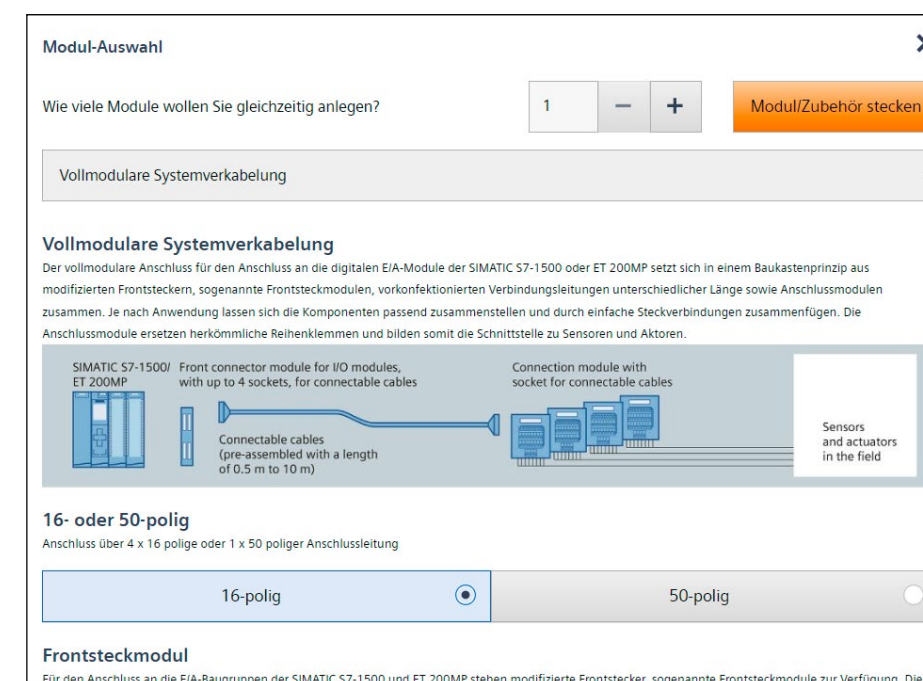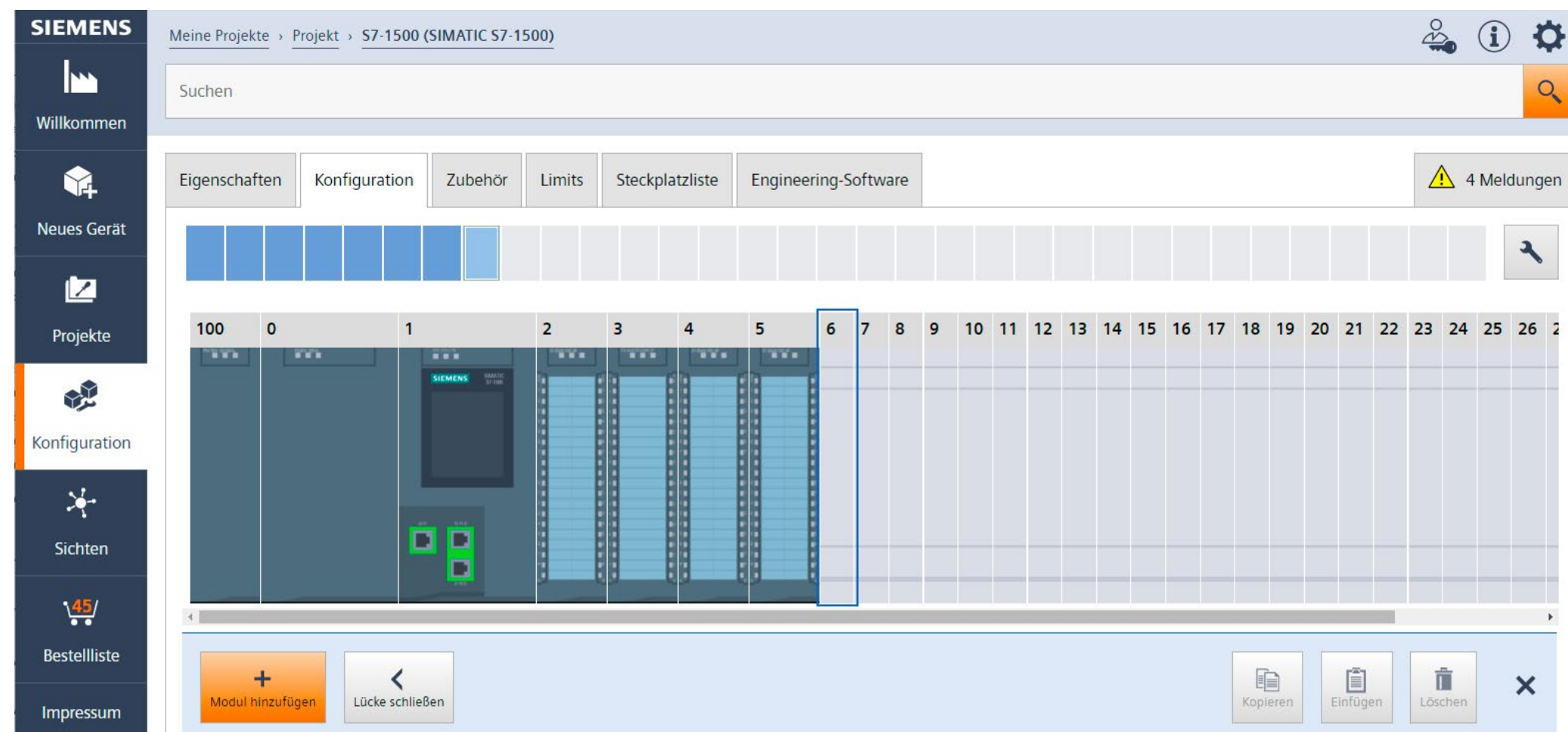

[Hier erfahren  
Sie mehr.](#)



# Einfache Projektierung

## CAX-Daten für SIMATIC TOP connect – kostenlos anfordern und herunterladen

**Zusatzinformationen wie 3D-Daten, Schaltplan-Makros, Zertifikate und Betriebsanleitungen stehen per Mausklick zur Verfügung.** Die Projektierungsdaten lassen sich in den Formaten DXF, STEP und EPLAN herunterladen und direkt für Ihre Projektierung nutzen.

Über den CAX-Download-Manager sind sie ebenfalls verfügbar und können dort je nach Anforderung individuell ausgewählt und als Download abgerufen werden.

Industry Online Support International ▶ Sprache ▶ Kontakt ▶ Hilfe ▶ Support Request

> Home > mySupport > CAX-Daten

**CAX – neuer Download**

1. Produktnummern > 2. Formate auswählen > 3. Optionen auswählen > 4. CAX-Download erstellen

**CAX-Datenarten**

- ☐ 2D-Maßzeichnung (für NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- ☐ 3D-Modell (für NX, Solid Edge AutoCAD, etc.)
- ☐ Anschlussbild (für COMOS, AutoCAD, etc.)
- ☐ Geräteschaltplan (für COMOS, AutoCAD, WSCAD, ELCAD, etc.)
- ☐ EPLAN electric P8 Makros (edz-Austauschformat) \*
- ☐ Datenblatt
- ☐ Handbuch / Betriebsanleitung
- ☐ Kennlinie
- ☐ Zertifikat
- ☐ Produktfoto

**Exportformat für Produktstammdaten**

- ☐ eCl@ss 9.1 ADVANCED (BMECat 2005.1)
- ☐ Excel/CSV Export
- ☐ ECAD-Bauteilenorm
- ☐ E3.Series
- ☒ keine bevorzugte Auswahl

**Hinweis**

Aus technischen Gründen kann leider nicht gewährleistet werden, dass alle von Ihnen ausgewählten Datenarten zum Download zur Verfügung stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

\* EPLAN EDZ-Tool wird benötigt

Zum CAX-Download-Manager Zurück Weiter

Vorne / Front Links / Left Hinten / Back

Oben / Top

ePLAN edz

# Bestelldaten für **SIMATIC S7-1500 / ET 200MP**

Ob vollmodularer Anschluss für die schnelle und übersichtliche Verbindung mit Sensoren und Aktoren aus dem Feld oder flexibler Anschluss mit gebündelten Einzeladern für eine einfache Verdrahtung im Schaltschrank:  
**Hier finden Sie alle Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP.**

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Frontsteckmodule – für Ein-/Ausgabemodule mit bis zu 4 Schnittstellen für ansteckbare Verbindungsleitungen

Frontsteckmodul für digitale Baugruppen zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen



**Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schraubklemmen | 6ES7921-5AB20-0AA0 |
| Push-in        | 6ES7921-5AH20-0AA0 |

Frontsteckmodul für digitale Baugruppen zum Anschluss von 50-poligen Verbindungsleitungen



**Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schraubklemmen | 6ES7921-5CB20-0AA0 |
| Push-in        | 6ES7921-5CH20-0AA0 |

Frontsteckmodul für 2-Ampere-Digitalausgabe zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen



**Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schraubklemmen | 6ES7921-5AD00-0AA0 |
| Push-in        | 6ES7921-5AJ00-0AA0 |

Frontsteckmodul für analoge Baugruppen zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen



**Anschluss für 4 Verbindungsleitungen**

6ES7921-5AK20-0AA0

Frontsteckmodul für analoge Baugruppen zum Anschluss von 50-poligen Verbindungsleitungen



**Anschluss für 1 Verbindungsleitung**

6ES7921-5CK20-0AA0

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Verbindungsleitungen – steckbare, konfektionierte Rundleitung mit einer Länge von 0,5 m bis 10 m

Ungeschirmt

| Länge | 16-polig           | Bestellen | 50-polig           | Bestellen | Für die 64k-E/A-Baugruppen | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,5 m | 6ES7923-0BA50-0CB0 |           | 6ES7923-5BA50-0CB0 |           |                            |           |
| 1,0 m | 6ES7923-0BB00-0CB0 |           | 6ES7923-5BB00-0CB0 |           | 6ES7923-5BB00-0GB0         |           |
| 1,5 m | 6ES7923-0BB50-0CB0 |           | 6ES7923-5BB50-0CB0 |           |                            |           |
| 2,0 m | 6ES7923-0BC00-0CB0 |           | 6ES7923-5BC00-0CB0 |           | 6ES7923-5BC00-0GB0         |           |
| 2,5 m | 6ES7923-0BC50-0CB0 |           | 6ES7923-5BC50-0CB0 |           | 6ES7923-5BC50-0GB0         |           |
| 3,0 m | 6ES7923-0BD00-0CB0 |           | 6ES7923-5BD00-0CB0 |           | 6ES7923-5BD00-0GB0         |           |
| 4,0 m | 6ES7923-0BE00-0CB0 |           | 6ES7923-5BE00-0CB0 |           |                            |           |
| 5,0 m | 6ES7923-0BF00-0CB0 |           | 6ES7923-5BF00-0CB0 |           |                            |           |
| 6,5 m | 6ES7923-0BG50-0CB0 |           | 6ES7923-5BG50-0CB0 |           |                            |           |
| 8,0 m | 6ES7923-0BJ00-0CB0 |           | 6ES7923-5BJ00-0CB0 |           |                            |           |
| 10 m  | 6ES7923-0CB00-0CB0 |           | 6ES7923-5CB00-0CB0 |           |                            |           |



Bestelldaten für:

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Verbindungsleitungen – steckbare, konfektionierte Rundleitung mit einer Länge von 0,5 m bis 10 m

Geschirmt

| Länge | 16-polig           | Bestellen | 50-polig           | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 1,0 m | 6ES7923-0BB00-0DB0 |           | 6ES7923-5BB00-0DB0 |           |
| 2,0 m | 6ES7923-0BC00-0DB0 |           | 6ES7923-5BC00-0DB0 |           |
| 2,5 m | 6ES7923-0BC50-0DB0 |           | 6ES7923-5BC50-0DB0 |           |
| 3,0 m | 6ES7923-0BD00-0DB0 |           | 6ES7923-5BD00-0DB0 |           |
| 4,0 m | 6ES7923-0BE00-0DB0 |           | 6ES7923-5BE00-0DB0 |           |
| 5,0 m | 6ES7923-0BF00-0DB0 |           | 6ES7923-5BF00-0DB0 |           |
| 6,5 m | 6ES7923-0BG50-0DB0 |           | 6ES7923-5BG50-0DB0 |           |
| 8,0 m | 6ES7923-0BJ00-0DB0 |           | 6ES7923-5BJ00-0DB0 |           |
| 10 m  | 6ES7923-0CB00-0DB0 |           | 6ES7923-5CB00-0DB0 |           |



Bestelldaten für:

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Anschlussmodule – mit Buchse für ansteckbare Verbindungsleitung

Anschlussmodul für digitale Baugruppen

 
|  | Anschlussklemmen           | Signalisierung | Artikelnummer      | Bestellen | Artikelnummer      | Bestellen |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                                                                                    | TP1 für 1-Leiter-Anschluss |                | 8 E/A              |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                    | Schraub                    |                | 6ES7924-0AA20-0AA0 |           | 6ES7924-2AA20-0AA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    |                | 6ES7924-0AA20-0AC0 |           | 6ES7924-2AA20-0AC0 |           |
|                                                                                    | Schraub                    | LED            | 6ES7924-0AA20-0BA0 |           | 6ES7924-2AA20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    | LED            | 6ES7924-0AA20-0BC0 |           | 6ES7924-2AA20-0BC0 |           |
|                                                                                    | TP1 DI-M lesend            |                |                    |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                    | Schraub                    | LED            |                    |           | 6ES7924-2AK20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    | LED            |                    |           | 6ES7924-2AK20-0BC0 |           |
|                                                                                    | TP1 M-Signal               |                |                    |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                    | Schraub                    | LED            |                    |           | 6ES7924-2AM20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    | LED            |                    |           | 6ES7924-2AM20-0BC0 |           |
|                                                                                    | TP3 für 3-Leiter-Anschluss |                | 8 E/A              |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                    | Schraub                    |                | 6ES7924-0CA20-0AA0 |           | 6ES7924-2CA20-0AA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    |                | 6ES7924-0CA20-0AC0 |           | 6ES7924-2CA20-0AC0 |           |
|                                                                                    | Schraub                    | LED            | 6ES7924-0CA20-0BA0 |           | 6ES7924-2CA20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                    | LED            | 6ES7924-0CA20-0BC0 |           | 6ES7924-2CA20-0BC0 |           |
|                                                                                    | Schraub, Schalter          | LED            | 6ES7924-0CH20-0BA0 |           |                    |           |
|                                                                                    | Push-in, Schalter          | LED            | 6ES7924-0CH20-0BC0 |           |                    |           |
|                                                                                    | Schraub, Sicherung         | LED            | 6ES7924-0CL20-0BA0 |           |                    |           |
|                                                                                    | Push-in, Sicherung         | LED            | 6ES7924-0CL20-0BC0 |           |                    |           |

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Anschlussmodule – mit Buchse für ansteckbare Verbindungsleitung

Anschlussmodul für digitale Baugruppen

| <br><br><br><br> | Anschlussklemmen       | Signalisierung | Artikelnummer            | Bestellen | Artikelnummer            | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPRo-Relais, Schließer |                | für 8 Ausgänge           |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BD20-0BA0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BD20-0BC0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPRi-Relais, Schließer |                | für 8 Eingänge, AC 230 V |           | für 8 Eingänge, AC 110 V |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BE20-0BA0       |           | 6ES7924-0BG20-0BA0       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BE20-0BC0       |           | 6ES7924-0BG20-0BC0       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPOo-Optokopplermodul  |                | für 8 Ausgänge           |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BF20-0BA0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BF20-0BC0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                          |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |                          |           |                          |           |

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Anschlussmodule – mit Buchse für ansteckbare Verbindungsleitung


Anschlussmodul für digitale Baugruppen 2 A

|  | Anschlussklemmen             |  | Signalisierung | Artikelnummer      | Bestellen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------|
|                                                                                   | TP2 für 2-Leiter-Initiatoren |  |                | für 8 Ausgänge     |           |
|                                                                                   | Schraub                      |  |                | 6ES7924-0BB20-0AA0 |           |
|                                                                                   | Push-in                      |  |                | 6ES7924-0BB20-0AC0 |           |
|                                                                                   |                              |  |                |                    |           |

Anschlussmodul für analoge Baugruppen (nur für S7-1500)

|  | Anschlussklemmen           |  | Signalisierung | Artikelnummer        | Bestellen | Artikelnummer        | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
|                                                                                     | TPA für analoge Baugruppen |  |                | 16-poliger Anschluss |           | 50-poliger Anschluss |           |
|                                                                                     | Schraub                    |  |                | 6ES7924-0CC20-0AA0   |           | 6ES7924-2CC20-0AA0   |           |
|                                                                                     | Push-in                    |  |                | 6ES7924-0CC20-0AC0   |           | 6ES7924-2CC20-0AC0   |           |
|                                                                                     |                            |  |                |                      |           |                      |           |

Kennzeichnungsschilder
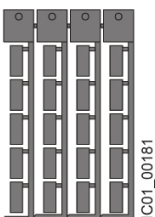
|  | Ausführung                                                 |  | Artikelnummer | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|---------------|-----------|
|                                                                                     | für Anschlussmodule im S7-1500-Design (6ES7924-...20-0..0) |  |               |           |
|                                                                                     | steckbar, 340 Stück                                        |  | 3RT2900-1SB20 |           |

Zubehör zur Schirmung analoger Signale

| VPE                                                                                   | Artikelnummer                          | Bestellen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Schirmblech für TPA 16-polig                                                          |                                        |           |
| 4 Stück                                                                               | 6ES7928-1AA20-4AA0                     |           |
| Schirmblech für TPA 50-polig                                                          |                                        |           |
| 4 Stück                                                                               | 6ES7928-1BA20-4AA0                     |           |
| Schirmanschlussklemmen für Schirmblech SIMATIC-Seite                                  |                                        |           |
| 10 Stück                                                                              | 6ES7590-5BA00-0AA0                     |           |
| Schirmanschlussklemmen für Schirmblech Feld-Seite                                     |                                        |           |
| 2 Stück                                                                               | 6ES7390-5AB00-0AA0 bei (Ø 2x 2...6 mm) |           |
| 2 Stück                                                                               | 6ES7390-5BA00-0AA0 bei (Ø 3...8 mm)    |           |
| 2 Stück                                                                               | 6ES7390-5CA00-0AA0 bei (Ø 4...13 mm)   |           |
|  |                                        |           |

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1500 / ET 200MP

Frontstecker – mit vorverdrahteten Einzeladern für die DE/DA-Baugruppe

Frontstecker komplett vorkonfektioniert (von Pin 1 bis 40)

|  | Länge                                                       | für 32-DE/DA-Module | Bestellen |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                    | Adertyp H05V-K (0,5 mm² mit Schraubverbindung)              |                     |           |
|                                                                                    | 2,5 m                                                       | 6ES7922-5BC50-0AC0  |           |
|                                                                                    | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0AC0  |           |
|                                                                                    | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0AC0  |           |
|                                                                                    | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0AC0  |           |
|                                                                                    | 8,0 m                                                       | 6ES7922-5BJ00-0AC0  |           |
|                                                                                    | 10 m                                                        | 6ES7922-5CB00-0AC0  |           |
|                                                                                    | Adertyp H05Z-K halogenfrei (0,5 mm² mit Schraubverbindung)  |                     |           |
|                                                                                    | 2,5 m                                                       | 6ES7922-5BC50-0HC0  |           |
|                                                                                    | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0HC0  |           |
|                                                                                    | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0HC0  |           |
|                                                                                    | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0HC0  |           |
|                                                                                    | 8,0 m                                                       | 6ES7922-5BJ00-0HC0  |           |
|                                                                                    | 10 m                                                        | 6ES7922-5CB00-0HC0  |           |
|                                                                                    | Adertyp UL/CSA-zertifiziert (0,5 mm² mit Schraubverbindung) |                     |           |
|                                                                                    | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0UC0  |           |
|                                                                                    | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0UC0  |           |
|                                                                                    | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0UC0  |           |
|                                                                                    |                                                             |                     |           |

Frontstecker teilweise vorkonfektioniert (von Pin 1 bis 20)

|  | Länge                                                       | für 16-DE/DA-Module | Bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                      | Adertyp H05V-K (0,5 mm² mit Schraubverbindung)              |                     |           |
|                                                                                      | 2,5 m                                                       | 6ES7922-5BC50-0AB0  |           |
|                                                                                      | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0AB0  |           |
|                                                                                      | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0AB0  |           |
|                                                                                      | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0AB0  |           |
|                                                                                      | 8,0 m                                                       | 6ES7922-5BJ00-0AB0  |           |
|                                                                                      | 10 m                                                        | 6ES7922-5CB00-0AB0  |           |
|                                                                                      | Adertyp H05Z-K halogenfrei (0,5 mm² mit Schraubverbindung)  |                     |           |
|                                                                                      | 2,5 m                                                       | 6ES7922-5BC50-0HB0  |           |
|                                                                                      | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0HB0  |           |
|                                                                                      | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0HB0  |           |
|                                                                                      | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0HB0  |           |
|                                                                                      | 8,0 m                                                       | 6ES7922-5BJ00-0HB0  |           |
|                                                                                      | 10 m                                                        | 6ES7922-5CB00-0HB0  |           |
|                                                                                      | Adertyp UL/CSA-zertifiziert (0,5 mm² mit Schraubverbindung) |                     |           |
|                                                                                      | 3,2 m                                                       | 6ES7922-5BD20-0UB0  |           |
|                                                                                      | 5,0 m                                                       | 6ES7922-5BF00-0UB0  |           |
|                                                                                      | 6,5 m                                                       | 6ES7922-5BG50-0UB0  |           |
|                                                                                      |                                                             |                     |           |

# Bestelldaten für **SIMATIC S7-300 / ET 200M**

Ob vollmodularer Anschluss für die schnelle und übersichtliche Verbindung mit Sensoren und Aktoren aus dem Feld oder flexibler Anschluss mit gebündelten Einzeladern für eine einfache Verdrahtung im Schaltschrank:  
**Hier finden Sie alle Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M.**

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Frontsteckmodule – für Ein-/Ausgabemodule, mit bis zu 4 Schnittstellen für ansteckbare Verbindungsleitungen

Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300 Kompakt-CPU 31 und digitale Baugruppen



| Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung                           |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                     | Artikelnummer      | Bestellen |
| <b>SIMATIC S7-300 Kompakt-CPU 312C</b>                              |                    |           |
| Schraubklemmen                                                      | 6ES7921-3AK20-0AA0 |           |
| <b>SIMATIC S7-300 Kompakt-CPU 313C; CPU 314C-2PtP; CPU 314C-2DP</b> |                    |           |
| Schraubklemmen                                                      | 6ES7921-3AM20-0AA0 |           |
| <b>SIMATIC S7-300, 2x8 E/A digital</b>                              |                    |           |
| Schraubklemmen                                                      | 6ES7921-3AB00-0AA0 |           |
| Federklemmen                                                        | 6ES7921-3AA00-0AA0 |           |
| <b>SIMATIC S7-300, 4x8 E/A digital</b>                              |                    |           |
| Schraubklemmen                                                      | 6ES7921-3AB20-0AA0 |           |
| Federklemmen                                                        | 6ES7921-3AA20-0AA0 |           |

Frontsteckmodul für 2-Ampere-Digitalausgabe



| Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                           | Artikelnummer      | Bestellen |
| <b>SIMATIC S7-300, 8DA</b>                |                    |           |
| Schraubklemmen                            | 6ES7921-3AD00-0AA0 |           |
| Federklemmen                              | 6ES7921-3AC00-0AA0 |           |

Frontsteckmodul für E/A für analoge Baugruppen



| Anschlussklemmen für Spannungseinspeisung |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                           | Artikelnummer      | Bestellen |
| <b>SIMATIC S7-300 (20-polig)</b>          |                    |           |
| Schraubklemmen                            | 6ES7921-3AG00-0AA0 |           |
| Federklemmen                              | 6ES7921-3AF00-0AA0 |           |
| <b>SIMATIC S7-300 (40-polig)</b>          |                    |           |
| Schraubklemmen                            | 6ES7921-3AG20-0AA0 |           |
| Federklemmen                              | 6ES7921-3AF20-0AA0 |           |

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Verbindungsleitungen – steckbare, konfektionierte Rundleitung mit einer Länge von 0,5 m bis 10 m

Ungeschirmt

|       |                    |           | 4x16-polig<br>(Frontsteckmodul 2x<br>oder 4x8 E/A digital)<br>auf 50-polig<br>(Anschlussmodul): |           |
|-------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Länge | 16-polig           | Bestellen |                                                                                                 | Bestellen |
| 0,5 m | 6ES7923-0BA50-0CB0 |           | 6ES7923-5BA50-0EB0                                                                              |           |
| 1,0 m | 6ES7923-0BB00-0CB0 |           | 6ES7923-5BB00-0EB0                                                                              |           |
| 1,5 m | 6ES7923-0BB50-0CB0 |           | 6ES7923-5BB50-0EB0                                                                              |           |
| 2,0 m | 6ES7923-0BC00-0CB0 |           | 6ES7923-5BC00-0EB0                                                                              |           |
| 2,5 m | 6ES7923-0BC50-0CB0 |           | 6ES7923-5BC50-0EB0                                                                              |           |
| 3,0 m | 6ES7923-0BD00-0CB0 |           | 6ES7923-5BD00-0EB0                                                                              |           |
| 4,0 m | 6ES7923-0BE00-0CB0 |           | 6ES7923-5BE00-0EB0                                                                              |           |
| 5,0 m | 6ES7923-0BF00-0CB0 |           | 6ES7923-5BF00-0EB0                                                                              |           |
| 6,5 m | 6ES7923-0BG50-0CB0 |           | 6ES7923-5BG50-0EB0                                                                              |           |
| 8,0 m | 6ES7923-0BJ00-0CB0 |           | 6ES7923-5BJ00-0EB0                                                                              |           |
| 10 m  | 6ES7923-0CB00-0CB0 |           | 6ES7923-5CB00-0EB0                                                                              |           |



Geschirmt

| Länge | 16-polig           | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|
| 1,0 m | 6ES7923-0BB00-0DB0 |           |
| 2,0 m | 6ES7923-0BC00-0DB0 |           |
| 2,5 m | 6ES7923-0BC50-0DB0 |           |
| 3,0 m | 6ES7923-0BD00-0DB0 |           |
| 4,0 m | 6ES7923-0BE00-0DB0 |           |
| 5,0 m | 6ES7923-0BF00-0DB0 |           |
| 6,5 m | 6ES7923-0BG50-0DB0 |           |
| 8,0 m | 6ES7923-0BJ00-0DB0 |           |
| 10 m  | 6ES7923-0CB00-0DB0 |           |



Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Anschlussmodule – mit Buchse für ansteckbare Verbindungsleitung

Anschlussmodul für digitale Baugruppen

 
 
| <br><br><br><br><br><br> | Anschlussklemmen           | Signalisierung | Artikelnummer      | Bestellen | Artikelnummer      | Bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TP1 für 1-Leiter-Anschluss |                | 8 E/A              |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub                    |                | 6ES7924-0AA20-0AA0 |           | 6ES7924-2AA20-0AA0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in                    |                | 6ES7924-0AA20-0AC0 |           | 6ES7924-2AA20-0AC0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub                    | LED            | 6ES7924-0AA20-0BA0 |           | 6ES7924-2AA20-0BA0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in                    | LED            | 6ES7924-0AA20-0BC0 |           | 6ES7924-2AA20-0BC0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TP3 für 3-Leiter-Anschluss |                | 8 E/A              |           | 32 E/A             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub                    |                | 6ES7924-0CA20-0AA0 |           | 6ES7924-2CA20-0AA0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in                    |                | 6ES7924-0CA20-0AC0 |           | 6ES7924-2CA20-0AC0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub                    | LED            | 6ES7924-0CA20-0BA0 |           | 6ES7924-2CA20-0BA0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in                    | LED            | 6ES7924-0CA20-0BC0 |           | 6ES7924-2CA20-0BC0 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub, Schalter          | LED            | 6ES7924-0CH20-0BA0 |           |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in, Schalter          | LED            | 6ES7924-0CH20-0BC0 |           |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schraub, Sicherung         | LED            | 6ES7924-0CL20-0BA0 |           |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Push-in, Sicherung         | LED            | 6ES7924-0CL20-0BC0 |           |                    |           |

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Anschlussmodule – mit Buchse für ansteckbare Verbindungsleitung

Anschlussmodul für digitale Baugruppen

| <br><br><br><br> | Anschlussklemmen       | Signalisierung | Artikelnummer            | Bestellen | Artikelnummer            | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPRo-Relais, Schließer |                | für 8 Ausgänge           |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BD20-0BA0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BD20-0BC0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPRi-Relais, Schließer |                | für 8 Eingänge, AC 230 V |           | für 8 Eingänge, AC 110 V |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BE20-0BA0       |           | 6ES7924-0BG20-0BA0       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BE20-0BC0       |           | 6ES7924-0BG20-0BC0       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | TPOo-Optokopplermodul  |                | für 8 Ausgänge           |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schraub                | LED            | 6ES7924-0BF20-0BA0       |           |                          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Push-in                | LED            | 6ES7924-0BF20-0BC0       |           |                          |           |

Anbindung aus dem Feld

# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Anschlussmodule – mit Schnittstelle für ansteckbare Verbindungsleitung


Anschlussmodul für digitale Baugruppen 2 A

|  | Anschlussklemmen             | Signalisierung | Artikelnummer      | Bestellen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                                                                                   | TP2 für 2-Leiter-Initiatoren |                | für 8 Ausgänge     |           |
|                                                                                   | Schraub                      |                | 6ES7924-0BB20-0AA0 |           |
|                                                                                   | Push-in                      |                | 6ES7924-0BB20-0AC0 |           |
|                                                                                   |                              |                |                    |           |

Anschlussmodul für analoge Baugruppen (nur für S7-300)

|  | Anschlussklemmen           | Signalisierung | Artikelnummer        | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|
|                                                                                     | TPA für analoge Baugruppen |                | 16-poliger Anschluss |           |
|                                                                                     | Schraub                    |                | 6ES7924-0CC21-0AA0   |           |
|                                                                                     | Push-in                    |                | 6ES7924-0CC21-0AC0   |           |
|                                                                                     |                            |                |                      |           |

Kennzeichnungsschilder
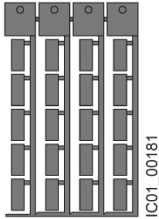
|  | Ausführung                               | Artikelnummer | Bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                     | für Anschlussmodule (6ES7924-...20-0..0) |               |           |
|                                                                                     | steckbar, 340 Stück                      | 3RT2900-1SB20 |           |
|                                                                                     |                                          |               |           |

Zubehör zur Schirmung analoger Signale

| VPE                                                  | Artikelnummer                          | Bestellen |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Schirmblech für TPA 16-polig                         |                                        |           |
| 4 Stück                                              | 6ES7928-1AA20-4AA0                     |           |
| Schirmanschlussklemmen für Schirmblech SIMATIC-Seite |                                        |           |
| 10 Stück                                             | 6ES7590-5BA00-0AA0                     |           |
| Schirmanschlussklemmen für Schirmblech Feld-Seite    |                                        |           |
| 2 Stück                                              | 6ES7390-5AB00-0AA0 bei (Ø 2x 2...6 mm) |           |
| 2 Stück                                              | 6ES7390-5BA00-0AA0 bei (Ø 3...8 mm)    |           |
| 2 Stück                                              | 6ES7390-5CA00-0AA0 bei (Ø 4...13 mm)   |           |



# Bestelldaten für SIMATIC S7-300 / ET 200M

Frontstecker – mit vorverdrahteten Einzeladern für die DE/DA-Baugruppe

Frontstecker komplett vorkonfektioniert (von Pin 1 bis 40)

| Länge                                                                          | Verpackungseinheit | für 32-DE/DA-Module | Bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| <b>Adertyp H05V-K</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Schraubverbindung)              |                    |                     |           |
| 2,5 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BC50-0ACO  |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0ACO  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0ACO  |           |
| 2,5 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BC50-5ACO  |           |
| 3,2 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BD20-5ACO  |           |
| 5,0 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BF00-5ACO  |           |
| <b>Adertyp H05V-K</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Crimpverbindung)                |                    |                     |           |
| 2,5 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BC50-0AGO  |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0AGO  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0AGO  |           |
| <b>Adertyp UL/CSA-zertifiziert</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Schraubverbindung) |                    |                     |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0UCO  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0UCO  |           |

Frontstecker teilweise vorkonfektioniert (von Pin 1 bis 20)


| Länge                                                                          | Verpackungseinheit | für 16-DE/DA-Module | Bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| <b>Adertyp H05V-K</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Schraubverbindung)              |                    |                     |           |
| 2,5 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BC50-0AB0  |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0AB0  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0AB0  |           |
| 2,5 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BC50-5AB0  |           |
| 3,2 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BD20-5AB0  |           |
| 5,0 m                                                                          | 5 Stück            | 6ES7922-3BF00-5AB0  |           |
| <b>Adertyp H05V-K</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Crimpverbindung)                |                    |                     |           |
| 2,5 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BC50-0AF0  |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0AF0  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0AF0  |           |
| <b>Adertyp UL/CSA-zertifiziert</b> (0,5 mm <sup>2</sup> mit Schraubverbindung) |                    |                     |           |
| 3,2 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BD20-0UB0  |           |
| 5,0 m                                                                          | 1 Stück            | 6ES7922-3BF00-0UB0  |           |

# Bestelldaten für **SIMATIC S7-1200,** **S7-1500 I/O (25 mm), ET 200SP und LOGO!**

Als Bindeglied zwischen dem Standardanschluss und dem SIMATIC TOP connect Anschlussmodul überträgt es 8 Signale und die Versorgungsspannung:  
**Hier finden Sie alle Bestelldaten für das universelle Verbindungskabel und die passenden Anschlussmodule.**

# Bestelldaten für SIMATIC S7-1200, S7-1500 I/O (25 mm), ET 200SP und LOGO!

Universelle Verbindungsleitungen – steckbare, konfektionierte Rundleitung mit einer Länge von 0,5 m bis 2 m

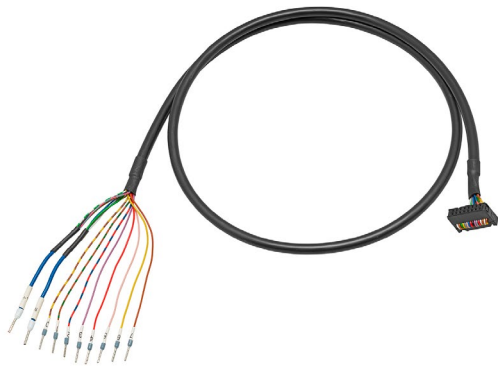

| Länge | Artikelnummer      | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|
| 0,5 m | 6ES7923-0BA50-0FB0 |           |
| 1,0 m | 6ES7923-0BB00-0FB0 |           |
| 2,0 m | 6ES7923-0BC00-0FB0 |           |

- Betriebsspannung: max. 50 V DC
- Zulässiger Dauerstrom pro Signalleiter: 1 Ampere / 4 Ampere pro Byte
- Verbindungskabel: 16x0,14 mm<sup>2</sup> ungeschirmt


# Bestelldaten für SIMATIC S7-1200, S7-1500 I/O (25 mm), ET 200SP und LOGO!

Anschlussmodule – für digitale Baugruppen

|  | Anschlussklemmen                  | Signalisierung | Artikelnummer      | Bestellen |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|-----------|
|                                                                                    | <b>TP1 für 1-Leiter-Anschluss</b> |                | <b>8 E/A</b>       |           |
|                                                                                    | Schraub                           |                | 6ES7924-0AA20-0AA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                           |                | 6ES7924-0AA20-0AC0 |           |
|                                                                                    | Schraub                           | LED            | 6ES7924-0AA20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                           | LED            | 6ES7924-0AA20-0BC0 |           |
|                                                                                    | <b>TP3 für 3-Leiter-Anschluss</b> |                | <b>8 E/A</b>       |           |
|                                                                                    | Schraub                           |                | 6ES7924-0CA20-0AA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                           |                | 6ES7924-0CA20-0AC0 |           |
|                                                                                    | Schraub                           | LED            | 6ES7924-0CA20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in                           | LED            | 6ES7924-0CA20-0BC0 |           |
|                                                                                    | Schraub, Schalter                 | LED            | 6ES7924-0CH20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in, Schalter                 | LED            | 6ES7924-0CH20-0BC0 |           |
|                                                                                    | Schraub, Sicherung                | LED            | 6ES7924-0CL20-0BA0 |           |
|                                                                                    | Push-in, Sicherung                | LED            | 6ES7924-0CL20-0BC0 |           |

|  | Anschlussklemmen              | Signalisierung | Artikelnummer                   | Bestellen | Artikelnummer                   | Bestellen |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|                                                                                      | <b>TPRo-Relais, Schließer</b> |                | <b>für 8 Ausgänge</b>           |           |                                 |           |
|                                                                                      | Schraub                       | LED            | 6ES7924-0BD20-0BA0              |           |                                 |           |
|                                                                                      | Push-in                       | LED            | 6ES7924-0BD20-0BC0              |           |                                 |           |
|                                                                                      | <b>TPRi-Relais, Schließer</b> |                | <b>für 8 Eingänge, AC 230 V</b> |           | <b>für 8 Eingänge, AC 110 V</b> |           |
|                                                                                      | Schraub                       | LED            | 6ES7924-0BE20-0BA0              |           | 6ES7924-0BG20-0BA0              |           |
|                                                                                      | Push-in                       | LED            | 6ES7924-0BE20-0BC0              |           | 6ES7924-0BG20-0BC0              |           |
|                                                                                      | <b>TPOo-Optokopplermodul</b>  |                | <b>für 8 Ausgänge</b>           |           |                                 |           |
|                                                                                      | Schraub                       | LED            | 6ES7924-0BF20-0BA0              |           |                                 |           |
|                                                                                      | Push-in                       | LED            | 6ES7924-0BF20-0BC0              |           |                                 |           |

## Kennzeichnungsschilder
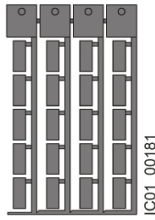
|  | Ausführung                                      | Artikelnummer | Bestellen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                       | <b>für Anschlussmodule (6ES7924-...20-0..0)</b> |               |           |
|                                                                                       | steckbar, 340 Stück                             | 3RT2900-1SB20 |           |

# Bestelldaten für **SIMATIC ET 200SP HA**

Als Bindeglied zwischen dem Anschluss der SIMATIC ET 200SP HA und den Rangierverteilern überträgt es 32 Signale:

**Hier finden Sie alle Bestelldaten für das Verbindungskabel des SIMATIC ET 200SP HA.**

# Bestelldaten für SIMATIC ET 200SP HA

Verbindungsleitungen – steckbare, konfektionierte Rundleitung mit einer Länge von 1 m bis 8 m

Geschirmte Verbindungsleitung mit D-Sub Stecker (37-polige Buchse) zum Anschluss an den Terminalblock (D-Sub-Variante) der SIMATIC ET200 SP HA. Die Feldseite der Verbindungsleitung hat ein offenes Kabelende mit Aderendhülse und ist mit den einzelnen Kanälen beschriftet.



**Geschirmte Verbindungsleitung mit 20 Adern 0,56 mm²  
für Failsafe ET 200SP HA, F-DQ 10x24VDC/2A HA**

| Länge | Artikelnummer      | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|
| 1,0 m | 6ES7923-1BB00-0HDO |           |
| 3,0 m | 6ES7923-1BD00-0HDO |           |
| 5,0 m | 6ES7923-1BF00-0HDO |           |
| 8,0 m | 6ES7923-1BJ00-0HDO |           |

**Geschirmte Verbindungsleitung mit 32 Adern 0,34 mm²,  
Anwendungen für DC 24 V/max. 0,5 A**

| Länge | Artikelnummer      | Bestellen |
|-------|--------------------|-----------|
| 1,0 m | 6ES7923-3BB00-0HCO |           |
| 3,0 m | 6ES7923-3BD00-0HCO |           |
| 5,0 m | 6ES7923-3BF00-0HCO |           |
| 8,0 m | 6ES7923-3BJ00-0HCO |           |

Erfahren Sie mehr:  
**siemens.de/simatic-tc**

**Weitere Informationen zu  
SIMATIC TOP connect:**

- **TIA Selection Tool:**  
siemens.de/tia-selection-tool
- **CAX-Daten (2D, 3D, Schaltplanmakro):**  
siemens.de/cax
- **Ausschreibungstexte**  
siemens.de/ausschreibungstexte

**Herausgeber  
Siemens AG**

Process Industries and Drives  
Postfach 48 48  
90026 Nürnberg  
Deutschland

Artikel-Nr.: DIPA-B10326-00  
WS 22050.0  
© Siemens 2025  
siemens.de/simatic-tc

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.



SIMATIC TOP connect  
im Web