




3NP1 Szakaszolókapcsoló- biztosító kiválasztó

SENTRON kapcsoló, védelmi, mérő és figyelő készülékek

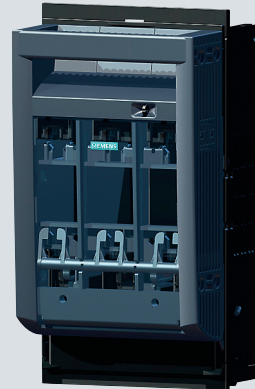

A 3NP1 termékcsalád megbízható védelmet nyújt túlterhelés és rövidzárlat esetén. A SENTRON 3NP1 szakaszolókapcsoló-biztosító könnyen illeszthető szerelőlapra, szabványos szerelősínekre és gyűjtősín rendszerekre.

■ Legmagasabb üzembiztonság

A szakaszolókapcsoló-biztosító felszerelhető elektromechanikus vagy elektronikus biztosító figyelővel és innovatív hálózat figyelő funkcióval, mint például a fázis hiba, vagy feszültségcsökkenés / túlfeszültség. Mindezekkel a SENTRON 3NP1 szakaszolókapcsoló-biztosító maximális üzembiztonságot nyújt.

■ Könnyű és biztonságos karbantartás

A 3NP1 termékcsalád megfelel a legmagasabb követelményeknek. A nagyméretű vizsgálóablaknak köszönhetően könnyen azonosítható a biztosító típusa és állapota (indikátor). A tisztán látható szigetelési távolság lehetővé teszi a könnyű és biztonságos karbantartást.


Termékelőnyök

- Rugalmas és gyors illesztés szerelőlapra, szabványos szerelősínekre és gyűjtősín rendszerekre
- Könnyű és biztonságos karbantartás a nagy vizsgálóablakok révén
- Magas üzembiztonság az elektromechanikus / elektronikus biztosító figyelő és hálózat figyelő funkcióknak köszönhetően

Válaszok az infrastruktúrának.

SIEMENS

Kiválasztási és rendelési adatok

Névleges áramerősség I_u	Építési méret	Rendelési szám																					
A																							
	100	NH000 ¹⁾																					
	160	NH00																					
	250	NH1																					
	400	NH2																					
	630	NH3																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>3NP1 szerelőpara</th> <th>3NP1 60 mm-es gyűjtősínre</th> <th>3NP1 60 mm-es gyűjtősínre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemez nélkül</td> <td>Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemezrel</td> </tr> <tr> <td>3NP1 123-1CA2□</td> <td>3NP1 123-1BC2□</td> <td>3NP1 123-1JC2□</td> </tr> <tr> <td>3NP1 133-1CA□□</td> <td>3NP1 133-1BC□□</td> <td>3NP1 133-1JC□□</td> </tr> <tr> <td>3NP1 143-1DA□□</td> <td>3NP1 143-1BC□□</td> <td>3NP1 143-1JC□□</td> </tr> <tr> <td>3NP1 153-1DA□□</td> <td>3NP1 153-1BC□□</td> <td>3NP1 153-1JC□□</td> </tr> <tr> <td>3NP1 163-1DA□□</td> <td>3NP1 163-1BC□□</td> <td>3NP1 163-1JC□□</td> </tr> </tbody> </table>	3NP1 szerelőpara	3NP1 60 mm-es gyűjtősínre	3NP1 60 mm-es gyűjtősínre		Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemez nélkül	Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemezrel	3NP1 123-1CA2□	3NP1 123-1BC2□	3NP1 123-1JC2□	3NP1 133-1CA□□	3NP1 133-1BC□□	3NP1 133-1JC□□	3NP1 143-1DA□□	3NP1 143-1BC□□	3NP1 143-1JC□□	3NP1 153-1DA□□	3NP1 153-1BC□□	3NP1 153-1JC□□	3NP1 163-1DA□□	3NP1 163-1BC□□	3NP1 163-1JC□□
3NP1 szerelőpara	3NP1 60 mm-es gyűjtősínre	3NP1 60 mm-es gyűjtősínre																					
	Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemez nélkül	Érintés elleni védelemmel Siemens 8US és Rittal Riline60 gyűjtősín rendszerekhez alaplemezrel																					
3NP1 123-1CA2□	3NP1 123-1BC2□	3NP1 123-1JC2□																					
3NP1 133-1CA□□	3NP1 133-1BC□□	3NP1 133-1JC□□																					
3NP1 143-1DA□□	3NP1 143-1BC□□	3NP1 143-1JC□□																					
3NP1 153-1DA□□	3NP1 153-1BC□□	3NP1 153-1JC□□																					
3NP1 163-1DA□□	3NP1 163-1BC□□	3NP1 163-1JC□□																					

Normál rendelési szám - Kiegészítés

3NP1 1...-...□□

Csatlakozók

lapos csatlakozó
kengyeles csatlakozó



Biztosíték figyelők

nélkül
elektromechanikus
elektronikus
elektronikus, magasabb szolgáltatási szintű

¹⁾ Az NH000 építési méretben nem szerelhető fel elektromechanikus biztosíték figyelő.
NH000 méretnél az $I_u = 160$ A névleges áram is lehetséges, ha a 3NP1 923-1BD00 csatlakozó felszerelésre kerül.

Kiegészítők

Beépítőkészlet szerelőlapra szerelhető 3NP1-hez szabványos szerelősínre való felszereléshez

NH000
NH00

3NP1 923-1EA00
3NP1 933-1EB00

felszerelhető egy kalapsínre
felszerelhető két kalapsín közé

Utólag felszerelhető csatlakozók lapos csatlakozós 3NP1-hez szorítóbilincses csatlakozó prizmás csatlakozó

3NP1 9□3-1BA00
3NP1 9□3-1BB10

Segédérintkező a fedél helyzetének jelzéséhez
1 váltó
1 váltó elektronikus visszajelzés

3NP1 9□0-1FA00
3NP1 9□0-1FB00

Normál rendelési szám - kiegészítés

3NP1 9□.-.....

Építési méret

NH000
NH00
NH1
NH2
NH3



Szorítóbilincses és prizmás csatlakozók továbbá a segédáramköri vezeték csatlakozók NH00 - NH3 építési méretig állnak rendelkezésre. A segédérintkező az NH1 építési mérethez (3NP1 940 ...) az NH2 és NH3 mérethez is illeszthető.

Ebben a kiadványban található információk olyan adatokat és jellemzőket tartalmaznak, amelyek a tényleges használat esetén eltérhetnek a leírtaktól, illetve a termékek továbbfejlesztése miatt megváltozhatnak. A megfelelő jellemzőkről való tájékoztatási kötelezettség csak akkor áll fenn, ha azt a szerződésben külön kikötötték. Minden termék esetében fenntartjuk a szállítási lehetőségek és a műszaki módosítások jogát. A nyomdai hibák elkerülése érdekében mindent megteszünk, de az azokból adódó félreértésekért és károkért nem vállaljuk a felelősséget.

Minden termékmegjelölés, márkajelzés vagy terméknév a Siemens vagy a beszállító cégek tulajdonában van, amelynek harmadik fél által saját célra történő felhasználása a tulajdonosok jogait sértheti.

© Siemens Zrt. 2011 • E10003-E38-10T-G2441-H