

SIEMENS

Ingenuity for life

SIMATIC ITP1000

Industrial Tablet PC 産業用タブレットPC

耐環境性に優れたタフな筐体のタブレット型PC

SIMATIC ITP1000は、10インチマルチタッチ液晶にIntel Celeron/Core i5シリーズプロセッサを搭載し、設備の状態確認や保全業務など様々な用途にご使用いただくことができます。

2次元バーコード等を利用した、ユーザーの管理、Windowsアプリケーションを利用したデータ入力等、様々な用途に対応致します。

- MIL規格対応（耐久性）
- 10.1"ディスプレイ(1280x800)
- マルチタッチ対応
- Intel Celeron/Core i5 搭載可能
- Windows7/10 Enterprise LTSP対応
- バーコードリーダー・カメラ搭載可能
- SDカードスロット搭載

操作・監視



製造・品質管理



reddot award 2018
winner


メンテナンス



仕様・構成

SIMATIC ITP1000 (型番: 6AV7880-****-**A2)		型番										
		6AV7880-	パネル	追加装置	SSD	OS	CPU	-	メモリ	PS	A	2
パネル	10インチマルチタッチ液晶(1280x800), 8ファンクションキー	0										
	10インチマルチタッチ液晶(1920x1200), 8ファンクションキー	2										
追加装置	アドオン無し		A									
	背面カメラ 5メガピクセル		B									
	バーコードリーダー(1D/2D)		D									
	背面カメラ + バーコードリーダー		F									
SSD	256 GB SSD			A								
	512 GB SSD			B								
OS	OS無し				0							
	Windows7 Ultimate SP1, 64bit MUI (DE, EN, ES, FR, IT)				1							
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64bit				2							
CPU	Intel Celeron G3902E (2M Cache, 1.60 GHz)					1						
	Intel Core i5-6442EQ (6M Cache, up to 2.70 GHz)					2						
メモリ	4 GB DDR4							0				
	8 GB DDR4							1				
	16 GB DDR4							2				
PS	110 / 230V 電源、電源ケーブル: Europe									A		
	110 / 230V 電源、電源ケーブル: UK,									B		
	110 / 230V 電源、電源ケーブル: CH									C		
	110 / 230V 電源、電源ケーブル: USA, Japan									D		
	110 / 230V 電源、電源ケーブル: Italy									E		
	110 / 230V 電源、電源ケーブル: China, approval for China (CCC)									F		

製品図

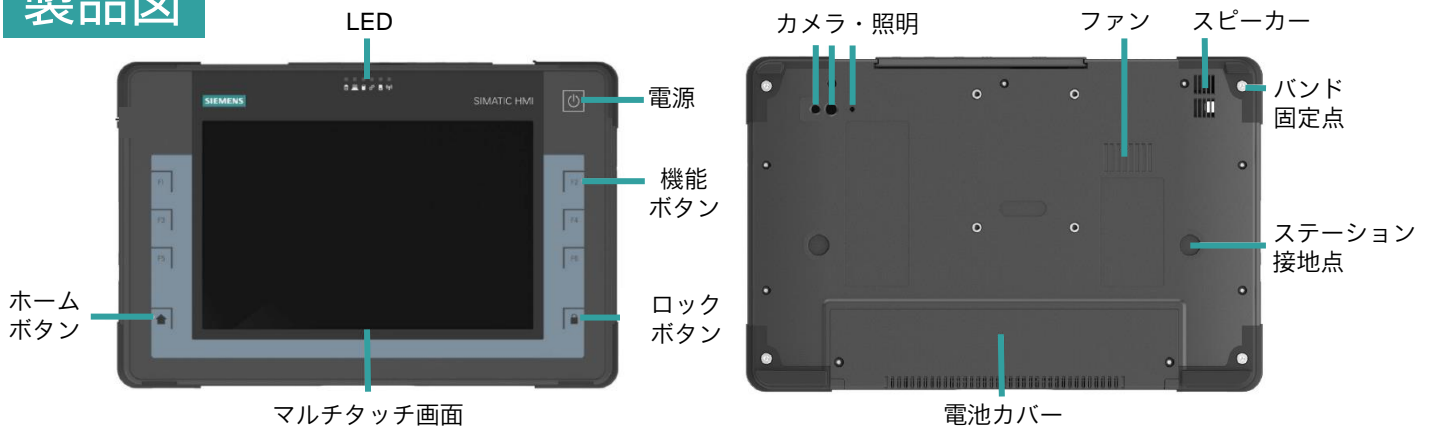

オプション品一覧

ドッキングステーション
6AV7676-1AB00-0AA0



- ・ Ethernet ポート x 1
- ・ USB2.0ポート x 2
- ・ Display port x 1
- ・ ACアダプタソケット

キャリーバック
6AV6881-0AW11-3AA0
※キーボードは付属していません。



製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル(一部日本語版あり)を登録不要・無料でダウンロードいただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad