

NBR ABNT IEC 62208

# Sivacon S1



## Características

- Painel tipo Armário
- Placa de montagem inteiriça

## Aplicações

- Painel de Controle/Automação
- Drivers/Soft-Starters

## Vantagens

 


 
- Qualidade Incontestável
- Praticidade de Montagem
- Robustez e Versatilidade
- Diversas Dimensões
- Facilidade de especificação

Dimensões (mm)		Estrutura <sup>(1)</sup>	Placa de Montagem	Piso	Tampa Lateral <sup>(2)</sup>
Profundidade	Largura				
400	600	S1-604021	8PQ3000-0BA34	1x 8PQ2306-4BA05	1x 8PQ2520-4BA02 + 1x 8PQ1010-4BA01
400	800	S1-804021	8PQ3000-0BA36	1x 8PQ2308-4BA05	1x 8PQ2520-4BA02 + 1x 8PQ1010-4BA01
400	1000	S1-104021	8PQ3000-2BA56	1x 8PQ2301-4BA04	1x 8PQ2520-4BA02 + 1x 8PQ1010-4BA01
400	1200	S1-124021	8PQ3000-2BA58	2x 8PQ2306-4BA05	1x 8PQ2520-4BA02 + 1x 8PQ1010-4BA01
600	600	S1-606021	8PQ3000-0BA34	1x 8PQ2306-6BA05	1x 8PQ2520-6BA02 + 1x 8PQ1010-6BA01
600	800	S1-806021	8PQ3000-0BA36	1x 8PQ2308-6BA05	1x 8PQ2520-6BA02 + 1x 8PQ1010-6BA01
600	1000	S1-106021	8PQ3000-2BA56	1x 8PQ2306-6BA05 + 1x 8PQ2304-6BA05	1x 8PQ2520-6BA02 + 1x 8PQ1010-6BA01
600	1200	S1-126021	8PQ3000-2BA58	2x 8PQ2306-6BA05	1x 8PQ2520-6BA02 + 1x 8PQ1010-6BA01
800	600	S1-608021	8PQ3000-0BA34	2x 8PQ2306-4BA05	1x 8PQ2520-8BA02 + 1x 8PQ1010-8BA01
800	800	S1-808021	8PQ3000-0BA36	2x 8PQ2308-4BA05	1x 8PQ2520-8BA02 + 1x 8PQ1010-8BA01
800	1000	S1-108021	8PQ3000-2BA56	2x 8PQ2301-4BA04	1x 8PQ2520-8BA02 + 1x 8PQ1010-8BA01
800	1200	S1-128021	8PQ3000-2BA58	2x 8PQ2306-4BA05	1x 8PQ2520-8BA02 + 1x 8PQ1010-8BA01

(1)- Incluso: estrutura, porta com maçaneta, tampa traseira, base, teto, olhal de içamento, miolo de fechadura, travessas auxiliares e reforços de porta.


(2)- Necessário um por painel, dependendo da quantidade de colunas acopladas

## Acessórios Opcionais

	Acoplamento de colunas	Fixador Universal	Esquadro	Acoplamento de Placa
				
Código	1x 8PQ1204-4BA05 + 1x 8PQ1204-4BA04	8PQ9400-0BA01	8PQ9400-0BA35	1x 8PQ3000-1BA08 + 1x 8PQ3000-0BA03

## Dimensões da placa de montagem


L mm	W mm
600	520
800	720
1000	920
1200	1120

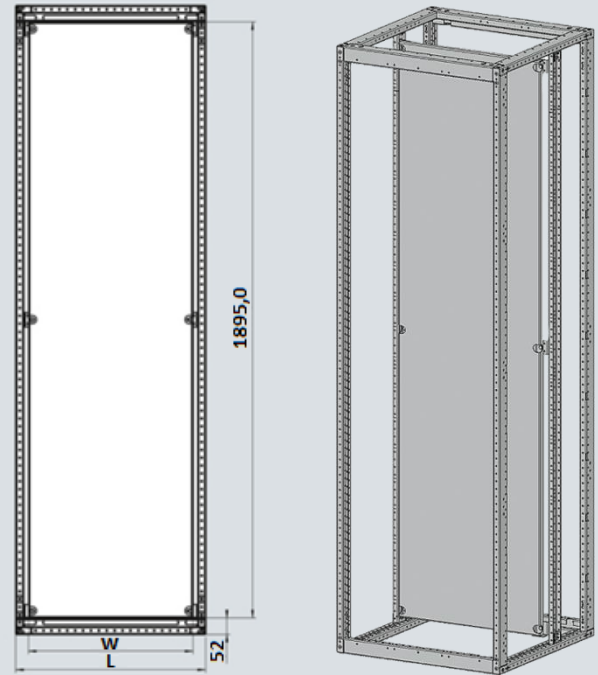

## Itens inclusos na estrutura



Base soleira de altura 100

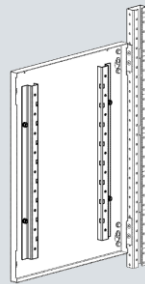

Reforço de porta



Olhal de içamento



Miolo de fechadura

## Especificações Técnicas <sup>(3)</sup>

Norma	ABNT NBR IEC 62208
Altura	2000 + 100 mm (base)
Largura	600/800/1000/1200 mm
Profundidade	400/600/800 mm
Espessura das chapas	2,50 mm
Resistência mecânica	IK10
Grau de Proteção	IP55
Pintura	RAL 7035
Espessura de pintura	80 µm

**Sede Central**  
**São Paulo**  
 Av. Mutinga, 3800  
 Pirituba - 05110-902  
 Tel.: (55 11) 3908.2000

[www.siemens.com.br/baixatensao](http://www.siemens.com.br/baixatensao)



Acesse o QR-Code para  
 mais informações.

(3)- Para maiores detalhes, utilize nosso configurador.