



INDUSTRIAL RACK PC 産業用ラックパソコン

SIMATIC IPC347G



優れたコストパフォーマンス・高い堅牢性を実現する産業用パソコン

SIMATIC IPC347Gは、19インチ4Uラック型筐体にIntel Pentium Dual Core、Intel Core-i5またはIntel Core-i7 プロセッサを搭載し、データロギング、オペレータールーム、SCADA等、様々な用途にご使用いただくことができます。

温度・湿度・振動等、様々な国際規格に準じたテストを実施しているため、高い堅牢性・信頼性を実現しています。

産業の現場で民生用パソコンをご使用いただいている場合、高堅牢性を実現しているIPC347Gをご検討ください。

- 優れたコストパフォーマンス
- 各種規格取得
- 高い信頼性
- 柔軟な構成ラインナップ

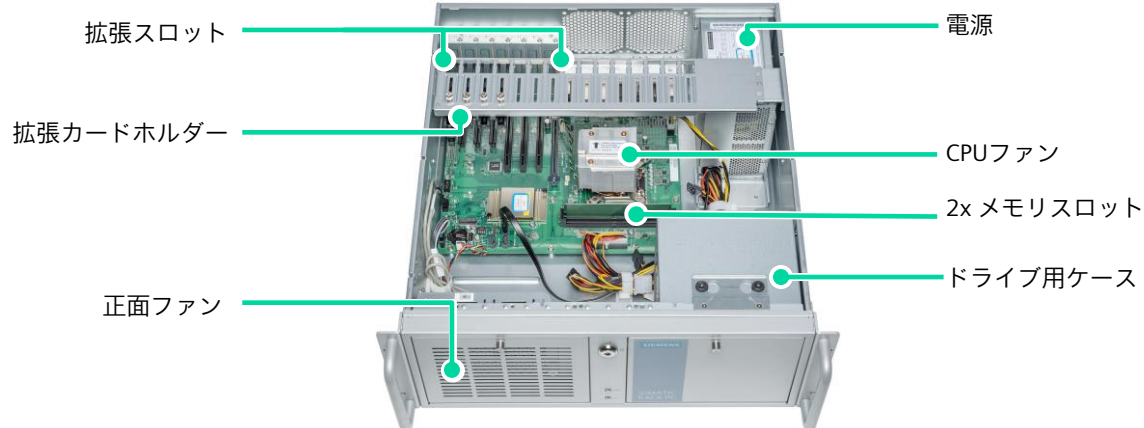
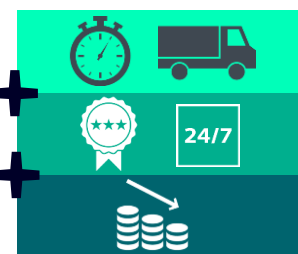


SIEMENS

仕様・構成

	SIMATIC IPC 347G (型番 6AG4012-2****-****)	6AG4 012-2	CPU	ストレージ	メモリ	電源	-	0	OS	X	0
CPU	Intel Pentium G4400 Dual-core Intel Core i5-6500 Quad Core Intel Core i7-6700 Quad Core		A B C								
ストレージ	1TB HDD 256GB SSD 512GB SSD			A B C							
メモリ	4GB DDR4 8GB DDR4 1x16GB DDR4 32GB DDR4(2x 16GB)				1 2 3 4						
電源	350W電源					0					
OS	OS無; USBにドライバーデータは有り Windows 10 Enterprise 2019, 64-bit, MUI Windows 10 Enterprise 2019, 64-bit, MUI for i7								X A B		
インターフェイス	4x USB 3.0, 6x USB 2.0 (2x front, 2x internal, 2x pin), 2x Gigabit Ethernet, 2x COM, 2x PS/2, 1x D-Port, 1x VGA, Audio										
拡張スロット	4x PCIe, 3x PCI										
外形寸法	481 x 177 x 509 mm										

正面図・背面図

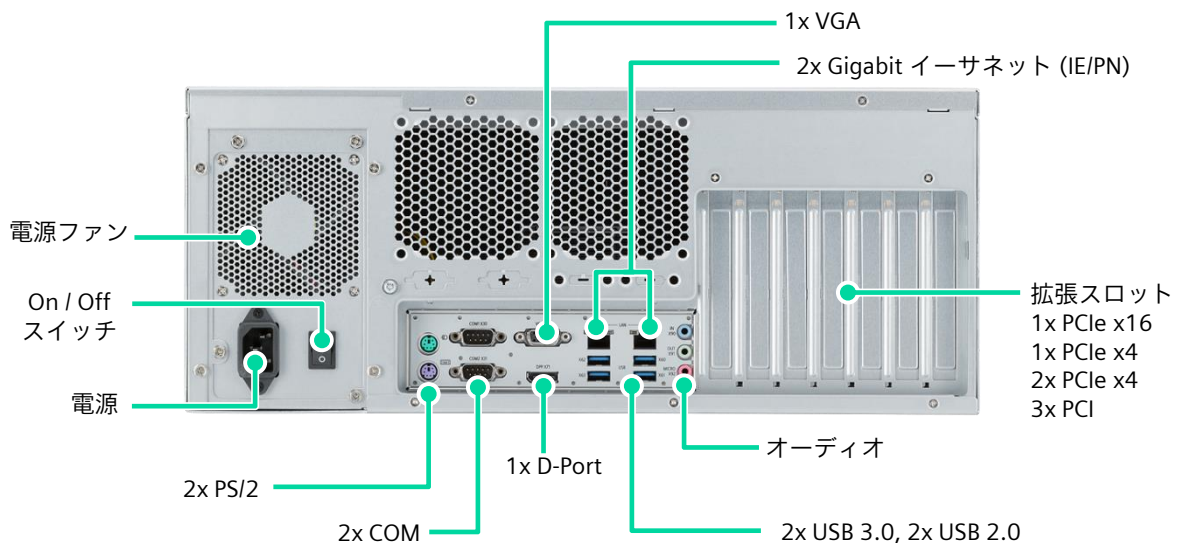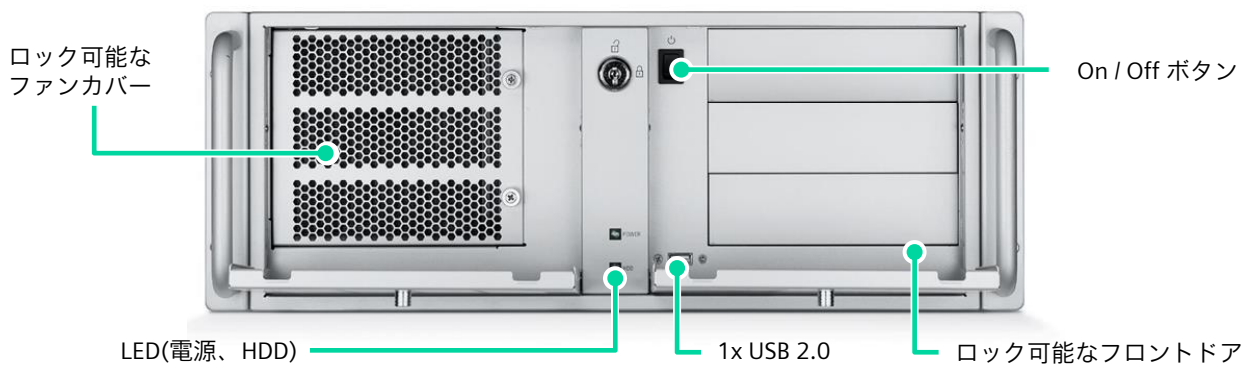

シーメンス株式会社

製品の詳細およびお問い合わせ先は
弊社ホームページをご覧ください。
www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support
全てのマニュアル(一部日本語版あり)を
登録不要・無料でダウンロード頂けます。
<https://support.industry.siemens.com>