



RDG260KN



Základní dokumentace
a parametry

- en

Mounting instructions
- de









Montageanleitung
- es

Instrucciones de montaje
- fr

Instructions de montage
- it

Istruzioni di montaggio
- cz

Návod k montáži

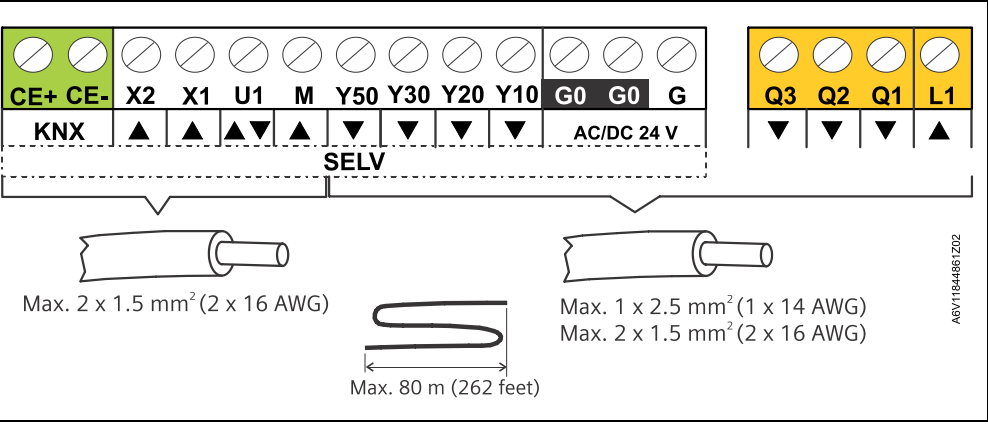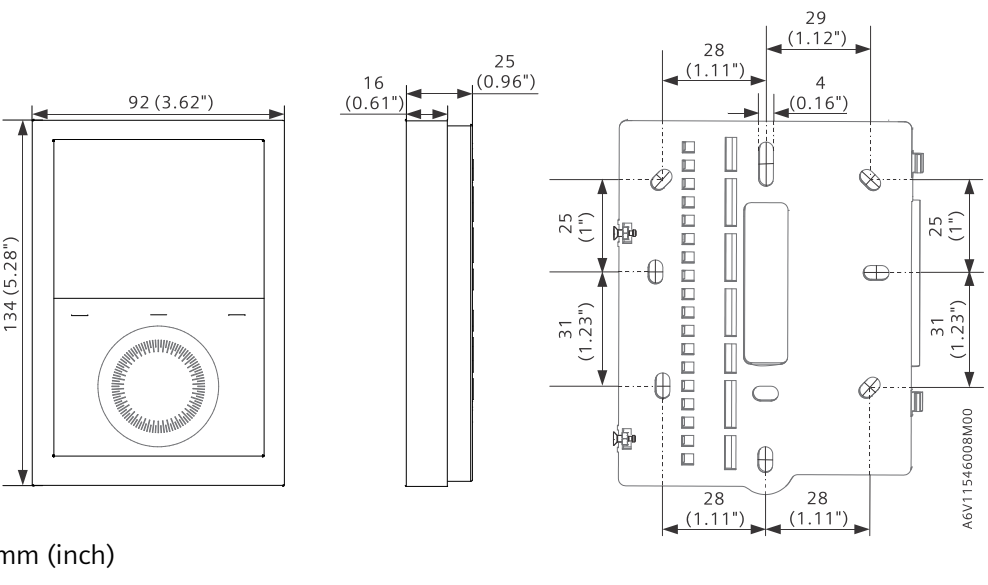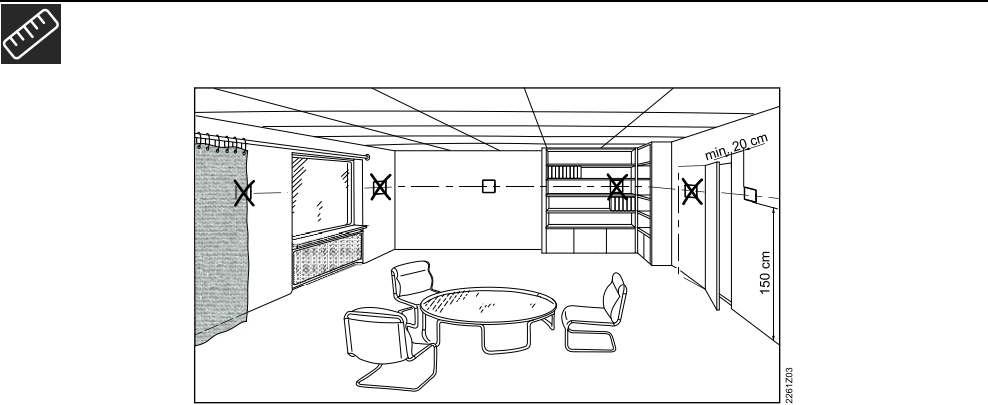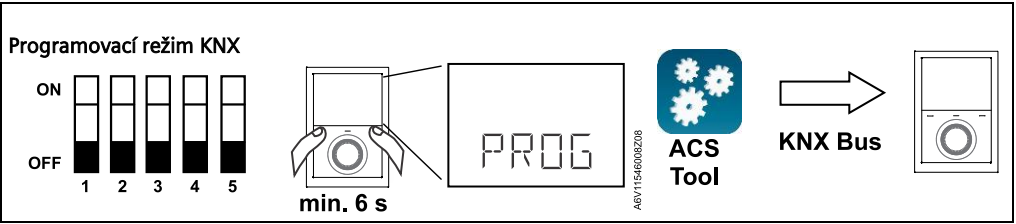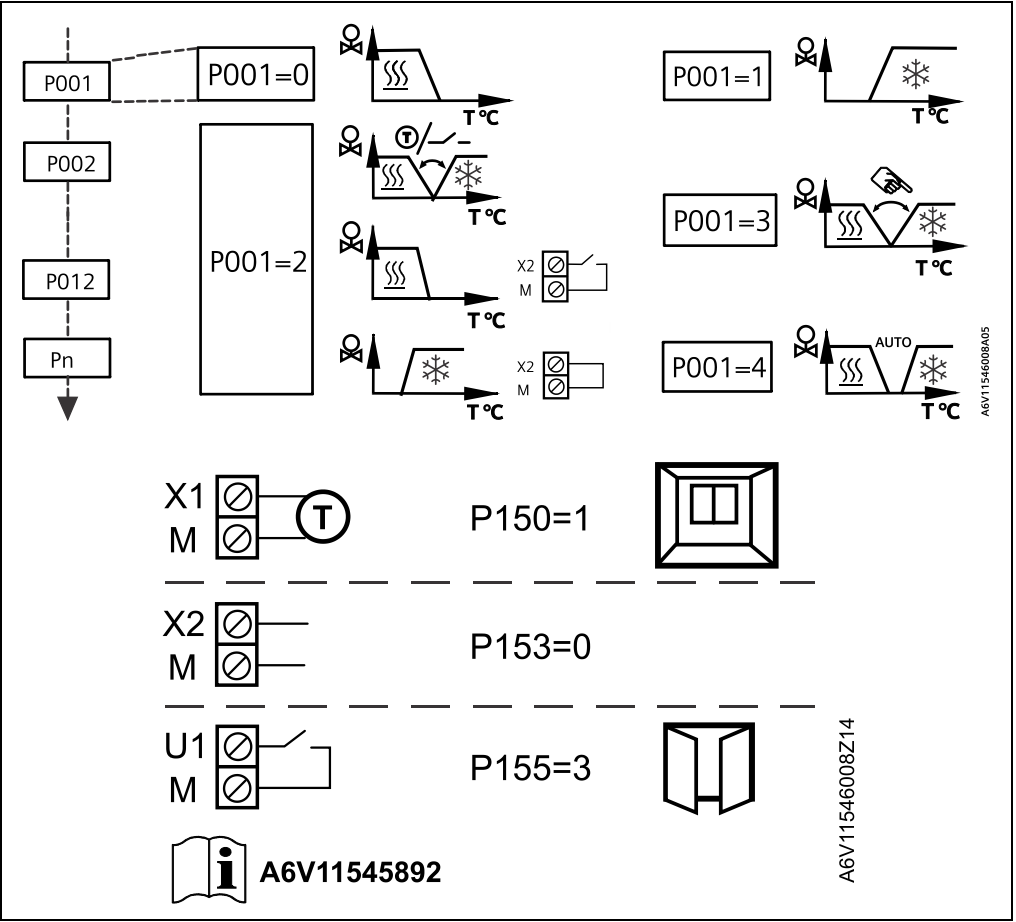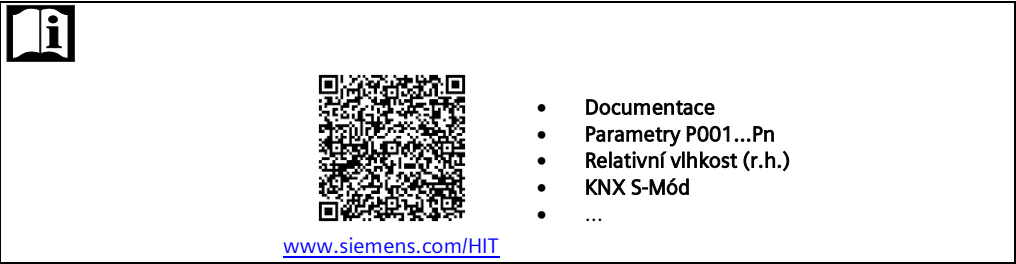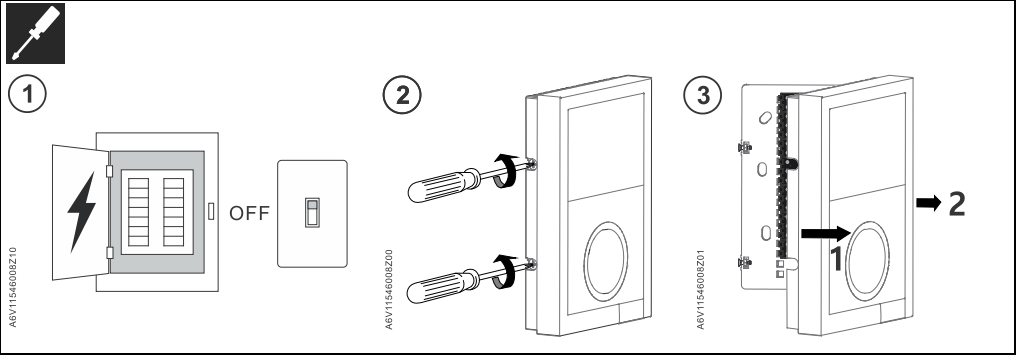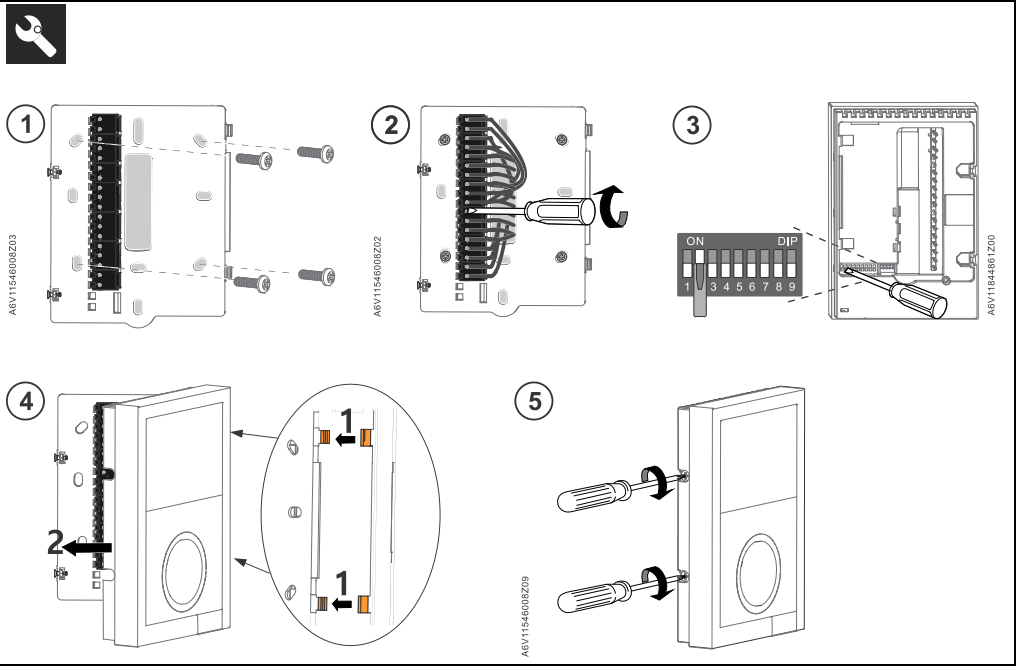

AC/DC 24 V

10 A

AC 230 V or AC/DC 24 V

10 A

L1 – Q1 – Q2 – Q3

230 V on L1 ⇒ 230 V on Q1, Q2, Q3

24 V on L1 ⇒ 24 V on Q1, Q2, Q3

ON

OFF

1

2

3

4

5

6

7

8

DIP:

ON =

OFF =

DIP č.: 1...8

DIP č.: 1...8

Ventilátor DC 0...10 V

OFF

6

G0

G

10 A

G

G0

L1

Y50

M

ABV11844861A22

Ventilátor 3-/1-stupň.

ON

6

G

10 A

G

G0

L1

Q1

Q2

Q3

M1

ABV11844861A21

P350 = 0 (Ventilátor blokováný)

P350 = 0 (Ventilátor blokováný)

Aplikace	V1	Výstupy	
		DC	On/Off
① 2-trubk. 		 DC 3-speed 	 N

Aplikace	V1	V2	Výstupy			
			DC	DC	On/Off	On/Off
② 2-trubk. a el. ohřev 						
③ 2-trubk. a radiátor 						
④ 4-trubk. 						
⑤ 2-trubk. /2-stupň. 						

Aplikace	V1	V2	V3	V4	Výstupy			
					DC	DC	DC	DC
⑥ 4-trubk. a el. ohřev 				–				
⑦ 4-trubk. /2-stupň. 								

Aplikace	V1	V2	Výstupy	
			DC ()	DC (PICV) On/Off
⑧ 4-trubk. a 6-cestný kulový ventil 		–		
⑨ 4-trubk. a 6-cestný kulový ventil pro přepínání top/chlaz a PICV 				

	en	de	es	fr	it	cz
①	2-pipe fan coil	2-Rohr Ventilator-konvektor	Fancoil a dos tubos	Ventiloconvecteur 2 tubes	Fan coil 2 tubi	2-trubk. fan-coil
②	2-pipe with electric heater	2-Rohranwendung & Elektroheizung	2 tubos & batería eléctrica	Application 2 tubes & batterie électrique	Fan coil 2 tubi con batteria elettrica	2-trubk. fan-coil a el. ohřev
③	2-pipe with radiator	2-Rohranwendung & Radiator	2 tubos & radiador	Application 2 tubes & radiateur	Fan coil 2 tubi e radiatore	2-trubk. fan-coil a radiátor
④	4-pipe fan coil	4-Rohr Ventilator-konvektor	Fancoil a 4 tubos	Ventiloconvecteur 4 tubes	Fan coil 4 tubi	4-trubk. fan-coil
⑤	2-pipe/2-stage	2-Rohr/2-stufig	2 tubos/2 etapas	2 tubes/2 étages	2-tubi / 2-stadi	2-trubk. /2-stupň.
⑥	4-pipe with electric heater	4-Rohranwendung & Elektroheizung	4 tubos & batería eléctrica	Application 4 tubes & batterie électrique	Fan coil 4 tubi con batteria elettrica	4-trubk. fan-coil a el. ohřev
⑦	4-pipe/2-stage	4-Rohr/2-stufig	4 tubos/2 etapas	4 tubes/2 étages	4-tubi / 2-stadi	4-trubk. /2-stupň.
⑧	4-pipe with 6-port ball valve	4-Rohr mit 6-Weg-Kugelventil	4 tubos con válvula de bola de 6 vías	4 tubes avec vanne à boisseau sphérique 6 voies	4-tubi con valvola a 6 vie	4-trubk. a 6-cestný kulový ventil
⑨	4-pipe with 6-port ball valve as changeover and PICV	4-Rohr mit 6-Weg-Kugelventil für Umschaltung und PICV	4 tubos con válvula de bola de 6 vías como cambio y PICV	4 tubes avec vanne à boisseau sphérique 6 voies comme changeover et PICV	4-tubi con valvola a 6 vie per commutazione stagionale e valvola PICV	4-trubk. a 6-cestný kulový ventil pro přepínání top/chlaz a PICV

