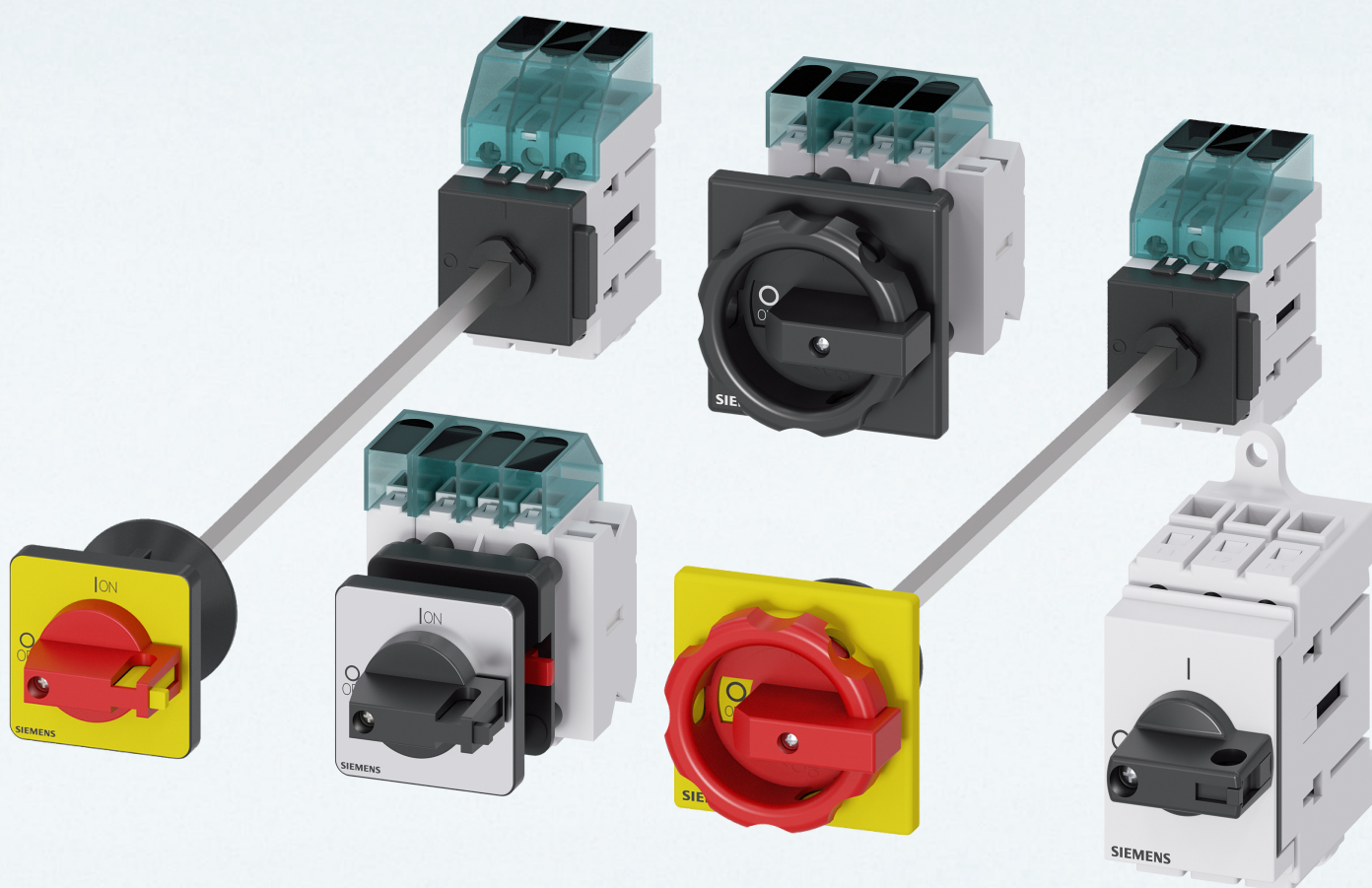


SIEMENS



Interruttori SENTRON 3LD3

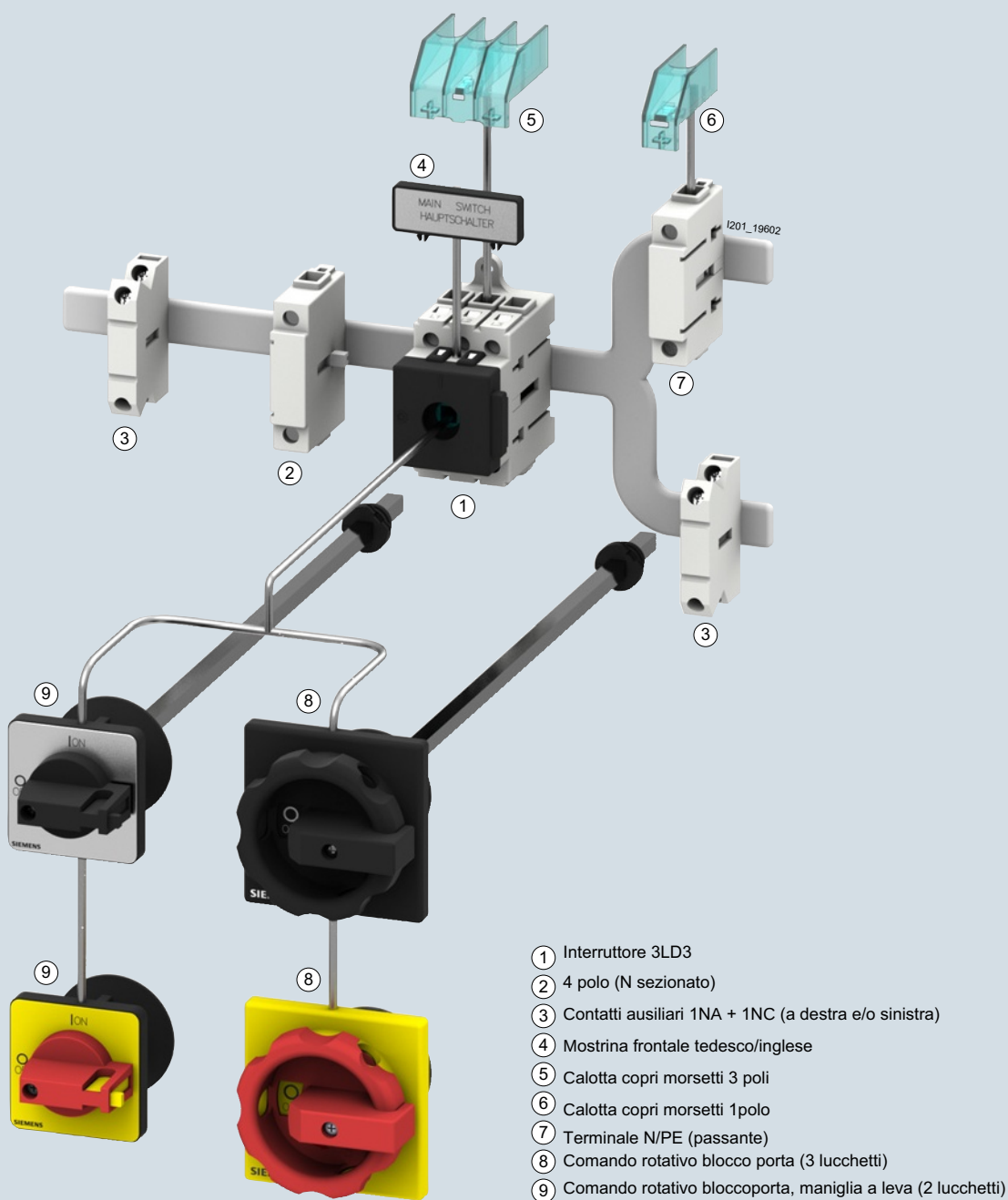
Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Interruttori 3LD3 da 16 A fino a 63 A

Panoramica



Gli interruttori principali e di EMERGENZA SENTRON 3LD3 sono adatti per portate di corrente da 16 A a 63 A, come sezionatori sottocarico con comando manuale e soddisfano le caratteristiche di isolamento e le richieste di sicurezza in accordo con IEC 60947-3/VDE 0660 parte 107 (EN 60947-3).

Tipologie e accessori

- Una grandezza costruttiva per tutta la gamma
- Montaggio a portella, su guida DIN o piastra di fondo
- Contatti ausiliari
- Comando bloccoporta con albero di prolunga

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Interruttori 3LD3 da 16 A fino a 63 A**Vantaggi**

- Spazio ridotto grazie al design compatto
- Flessibilità per numerose applicazioni
- Lucchettabili
- Diversi accessori disponibili
- Esecuzione standard o emergenza da 16A fino a 63A

Applicazioni

Gli interruttori 3LD3 sono adatti al sezionamento di circuiti principali e ausiliari, come per il sezionamento di motori trifase e altre utenze in caso di manutenzione e riparazione.

Gli interruttori 3LD3 possono essere utilizzati

- come interruttore ON-OFF
- come interruttore per arresto di emergenza

Informazioni generali**Contatti di principali e ausiliari**

Gli interruttori SENTRON 3LD3 possiedono tre contatti di potenza affiancati. Su ogni lato dell'interruttore possono essere installati il 4° polo N per il sezionamento del Neutro, un morsetto passante PE, e un blocchetto di contatti ausiliari (1NA+1NC). I contatti ausiliari sono anticipati in apertura rispetto i contatti di potenza, mentre la chiusura può essere ritardata o contemporanea ad essi.

Comando rotativo

Il comando rotativo degli interruttori in esecuzione per fissaggio frontale o su piastra di fondo, viene fissato alla portella del quadro o a pannello con un unico foro centrale di diametro standard 22,5 mm. In posizione di aperto è possibile lucchettare il comando con massimo 3 lucchetti (foro 8 mm).

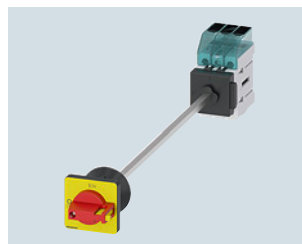
- Indicazione interruttore aperto/chiuso:
La posizione di commutazione degli interruttori è indicata chiaramente nella parte anteriore con una freccia e un indicazione di "0" per l'OFF e una "I" per l'ON.
- Fissaggio frontale dell'interruttore:
il fissaggio retro portella si realizza assicurando gli interruttori alla lamiera, utilizzando il comando stesso tramite apposita ghiera. Il comando è fornito in esecuzione con foro centrale da 22,5mm.
- Fissaggio su piastra di fondo:
il fissaggio su fondo degli interruttori può avvenire a scatto su guida profilata da 35mm secondo EN 60715 o direttamente su piastra di montaggio tramite viti. Il comando è bloccoporta e l'elemento di comando, libero in posizione "0", è collegato al frutto dell'interruttore mediante un albero di prolunga da 300mm con sezione sagomata per impedire l'errata inserzione del comando.
- Fissaggio su finestra modulare:
con questa esecuzione, la dimensione del frontalino secondo DIN 43880 e il fissaggio a scatto su guida profilata oppure a vite su piastra, permettono l'inserimento degli interruttori SENTRON 3LD3 su pannelli e quadri di distribuzione con finestratura modulare; il comando a leva è lucchettabile con un massimo di 2 lucchetti (foro da 6mm) in posizione di aperto.



Interruttore per montaggio frontale con comando a leva 3LD3050-0TK13



Interruttore per montaggio frontale con comando a leva 3LD3050-0TK11



Interruttore da guida DIN con comando bloccoporta 3LD3040-0TK13



Interruttore da guida DIN e piastra di fondo con comando a leva 3LD3030-0TK11



Interruttore da guida DIN con comando bloccoporta 3LD3048-0TK51

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Interruttori 3LD3 da 16 A fino a 63 A

Dati tecnici

Codice di ordinazione		3LD30...	3LD31...	3LD32...	3LD33...	3LD34...
Corrente nominale I_n	A	16	25	32	40	63
Tensione nominale di isolamento, U_i	V	690	690	690	690	690
Tensione nominale di esercizio in AC a 50/60 Hz, U_e	V	690	690	690	690	690
Frequenza nominale	Hz	50 ... 60	50 ... 60	50 ... 60	50 ... 60	50 ... 60
Tensione nominale di sovratensione	kV	6	6	6	6	6
Corrente nominale di breve durata (I_{cw}) limitata a 1 s	A	500	500	500	1 000	1 000
Tipologia di fusibile per la protezione da cortocircuito della linea principale		Fusibile gL/gG: 16 A	Fusibile gL/gG: 25 A	Fusibile gL/gG: 32 A	Fusibile gL/gG: 40 A	Fusibile gL/gG: 63 A
Corrente nominale di cortocircuito condizionale con protezione lato rete a 690 V con fusibile gG	kA	6	6	6	6	6
Corrente diretta massima consentita a 690 V combinato con interruttore chiuso + fusibile gG	kA	3	3,5	4,5	5	6
Potenza di funzionamento						
• in AC-3 con valore nominale a 240 V	kW	3	4	5,5	7,5	11
• in AC-3 con valore nominale a 440 V	kW	5,5	7,5	9,5	11,5	18,5
• in AC-3 con valore nominale a 400 V	kW	5,5	7,5	9,5	11,5	18,5
• in AC-3 con valore nominale a 690 V	kW	5,5	7,5	9,5	11,5	15
• in AC-23 A con valore nominale a 400 V	kW	7,5	9,5	11,5	18,5	22
• in AC-23 A con valore nominale a 690 V	kW	7,5	9	11,5	15	18,5
• in AC-23 A con valore nominale a 240 V	kW	3	4	6	7,5	11
• in AC-23 A con valore nominale a 440 V	kW	7,5	9	11,5	15	22
Potenza dissipata per ogni polo	W	0,5	1,1	1,1	1,8	4,5
Durata meccanica (nr. di manovre)		100 000				
Durata elettrica (nr. di manovre) in AC-23 A a 690 V con 50/60 Hz		6 000				
Temperatura ambiente						
• di funzionamento	°C	-25 ... +55				
• di stoccaggio	°C	-25 ... +55				
Sezione dei conduttori di allacciamento						
• con conduttori rigidi		2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²				
• con conduttori multifilari con puntalino		2x (0,75 ... 1,5 mm ²), 1x 2,5 mm ²				
• per allacciamento ausiliario con conduttori multifilari		2x (0,75 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ²				
• per conduttori in rame rigidi		1x (2,5...16 mm ²)				
• per conduttori in rame multifiilari		1x (2,5...16 mm ²)				
• per conduttori in rame multifilari con puntalino		1x (2,5...16 mm ²)				
Terminali						
• per contatti principali		A morsetto				
• per contatti ausiliari		A morsetto				
Contatti ausiliari						
Dimensionamento del fusibile per la protezione da cortocircuito del contatto ausiliario		Fusibile gL/gG: 10 A				
Tensione nominale di isolamento del contatto ausiliario	V	500				

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

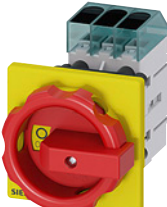
Da 16 A fino a 63 A

Fissaggio frontale - Comando rotativo**Dati di scelta e ordinazione**

Poli ed esecuzione		Dati nominali a 50 ... 60 Hz, 380 ... 400 V		Colore della maniglia ¹⁾	Codice di ordinazione
Contatti principali	Contatti ausiliari	P/AC-23A kW	I _N / AC-21A A		

- lucchettabile in posizione "0" con max 3 lucchetti (4-8mm)
- grado di protezione frontale IP65
- con comando rotativo
- incluse le calotte di protezione lato alimentazione
- mostrina frontale 66 x 66 mm

Foro di fissaggio frontale Ø 22,5 mm

 3LD3054-1TK51	3	--	7,5	16	nero	3LD3054-0TK51	
		--	7,5	16	emergenza	3LD3054-0TK53	
		--	9,0	25	nero	3LD3154-0TK51	
		--	9,0	25	emergenza	3LD3154-0TK53	
		--	11,5	32	nero	3LD3254-0TK51	
		--	11,5	32	emergenza	3LD3254-0TK53	
		--	15,0	40	nero	3LD3354-0TK51	
		--	15,0	40	emergenza	3LD3354-0TK53	
		--	22,0	63	nero	3LD3454-0TK51	
		--	22,0	63	emergenza	3LD3454-0TK53	
 3LD3054-0TK53	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3054-1TK51		
		7,5	16	emergenza	3LD3054-1TK53		
		9,0	25	nero	3LD3154-1TK51		
		9,0	25	emergenza	3LD3154-1TK53		
		11,5	32	nero	3LD3254-1TK51		
		11,5	32	emergenza	3LD3254-1TK53		
		15,0	40	nero	3LD3354-1TK51		
		15,0	40	emergenza	3LD3354-1TK53		
		22,0	63	nero	3LD3454-1TK51		
		22,0	63	emergenza	3LD3454-1TK53		
 3LD3054-1TL51	3 + N	--	7,5	16	nero	3LD3054-0TL51	
		--	7,5	16	emergenza	3LD3054-0TL53	
		--	9,0	25	nero	3LD3154-0TL51	
		--	9,0	25	emergenza	3LD3154-0TL53	
		--	11,5	32	nero	3LD3254-0TL51	
		--	11,5	32	emergenza	3LD3254-0TL53	
		--	15,0	40	nero	3LD3354-0TL51	
		--	15,0	40	emergenza	3LD3354-0TL53	
		--	22,0	63	nero	3LD3454-0TL51	
		--	22,0	63	emergenza	3LD3454-0TL53	
		 3LD3054-0TL53	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3054-1TL51
				7,5	16	emergenza	3LD3054-1TL53
				9,0	25	nero	3LD3154-1TL51
				9,0	25	emergenza	3LD3154-1TL53
				11,5	32	nero	3LD3254-1TL51
				11,5	32	emergenza	3LD3254-1TL53
				15,0	40	nero	3LD3354-1TL51
				15,0	40	emergenza	3LD3354-1TL53
				22,0	63	nero	3LD3454-1TL51
				22,0	63	emergenza	3LD3454-1TL53

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Fissaggio frontale - Comando a leva

Poli ed esecuzione		Dati nominali a 50 ... 60 Hz, 400 V		Colore della maniglia 1)	Codice di ordinazione	
Contatti principali	Contatti ausiliari	P/AC-23A	I_u			
		kW	A			
• lucchettabile in posizione "0" con max 2 lucchetti (4-6mm) • grado di protezione frontale IP65 • incluse le calotte di protezione lato alimentazione • mostrina frontale: 48 x 48 mm						
Foro di fissaggio frontale Ø 22,5 mm						
 3LD3050-0TK11	3	--	7,5	16	nero	3LD3050-0TK11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3050-0TK13
		--	9,0	25	nero	3LD3150-0TK11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3150-0TK13
		--	11,5	32	nero	3LD3250-0TK11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3250-0TK13
		--	15,0	40	nero	3LD3350-0TK11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3350-0TK13
		--	22,0	63	nero	3LD3450-0TK11
 3LD3050-0TK13	1NA+1NC	--	7,5	16	nero	3LD3050-1TK11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3050-1TK13
		--	9,0	25	nero	3LD3150-1TK11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3150-1TK13
		--	11,5	32	nero	3LD3250-1TK11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3250-1TK13
		--	15,0	40	nero	3LD3350-1TK11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3350-1TK13
		--	22,0	63	nero	3LD3450-1TK11
 3LD3050-0TL11	3+N	--	7,5	16	nero	3LD3050-0TL11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3050-0TL13
		--	9,0	25	nero	3LD3150-0TL11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3150-0TL13
		--	11,5	32	nero	3LD3250-0TL11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3250-0TL13
		--	15,0	40	nero	3LD3350-0TL11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3350-0TL13
		--	22,0	63	nero	3LD3450-0TL11
 3LD3050-0TL13	1NA+1NC	--	7,5	16	nero	3LD3050-1TL11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3050-1TL13
		--	9,0	25	nero	3LD3150-1TL11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3150-1TL13
		--	11,5	32	nero	3LD3250-1TL11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3250-1TL13
		--	15,0	40	nero	3LD3350-1TL11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3350-1TL13
		--	22,0	63	nero	3LD3450-1TL11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3450-1TL13

1) l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

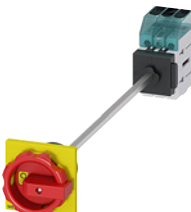
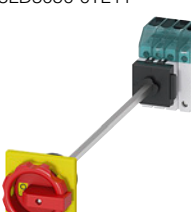
Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Comando rotativo rinviato bloccoporta

Dati di scelta e ordinazione

Poli ed esecuzione		Dati nominali a		Colore della maniglia 1)	Codice di ordinazione	
Contatti principali	Contatti ausiliari	50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V P/AC-23A	I_n / AC-21A A			
• lucchettabile in posizione di "0" con max 3 lucchetti da 4 a 8mm di spessore • grado di protezione frontale IP65 • comando rotativo per tutte le versioni • incluse le calotte di protezione lato alimentazione • mostrina frontale 66 x 66 mm						
Foro di fissaggio frontale Ø 22,5 mm						
	3	--	7,5	16	nero	3LD3048-0TK51
		--	7,5	16	emergenza	3LD3048-0TK53
		--	9,0	25	nero	3LD3148-0TK51
		--	9,0	25	emergenza	3LD3148-0TK53
		--	11,5	32	nero	3LD3248-0TK51
		--	11,5	32	emergenza	3LD3248-0TK53
		--	15,0	40	nero	3LD3348-0TK51
		--	15,0	40	emergenza	3LD3348-0TK53
		--	22,0	63	nero	3LD3448-0TK51
		--	22,0	63	emergenza	3LD3448-0TK53
	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3048-1TK51	
		7,5	16	emergenza	3LD3048-1TK53	
		9,0	25	nero	3LD3148-1TK51	
		9,0	25	emergenza	3LD3148-1TK53	
		11,5	32	nero	3LD3248-1TK51	
		11,5	32	emergenza	3LD3248-1TK53	
		15,0	40	nero	3LD3348-1TK51	
		15,0	40	emergenza	3LD3348-1TK53	
		22,0	63	nero	3LD3448-1TK51	
		22,0	63	emergenza	3LD3448-1TK53	
	3 + N	--	7,5	16	nero	3LD3048-0TL51
		--	7,5	16	emergenza	3LD3048-0TL53
		--	9,0	25	nero	3LD3148-0TL51
		--	9,0	25	emergenza	3LD3148-0TL53
		--	11,5	32	nero	3LD3248-0TL51
		--	11,5	32	emergenza	3LD3248-0TL53
		--	15,0	40	nero	3LD3348-0TL51
		--	15,0	40	emergenza	3LD3348-0TL53
		--	22,0	63	nero	3LD3448-0TL51
		--	22,0	63	emergenza	3LD3448-0TL53
	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3048-1TL51	
		7,5	16	emergenza	3LD3048-1TL53	
		9,0	25	nero	3LD3148-1TL51	
		9,0	25	emergenza	3LD3148-1TL53	
		11,5	32	nero	3LD3248-1TL51	
		11,5	32	emergenza	3LD3248-1TL53	
		15,0	40	nero	3LD3348-1TL51	
		15,0	40	emergenza	3LD3348-1TL53	
		22,0	63	nero	3LD3448-1TL51	
		22,0	63	emergenza	3LD3448-1TL53	

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Comando a leva rinvio bloccoporta

Poli ed esecuzione		Dati nominali a 50 ... 60 Hz, 400 V		Colore della maniglia ¹⁾	Codice di ordinazione	
Contatti principali	Contatti ausiliari	P/ AC-23A kW	I _N / AC-21A A			
• lucchettabile in posizione di "0" con max 2 lucchetti da 4 a 6 mm di spessore • grado di protezione frontale IP65 • comando rotativo per tutte le versioni • incluse le calotte di protezione lato alimentazione • mostrina frontale 48x48 mm						
Foro di fissaggio frontale Ø 22,5 mm						
 3LD3048-0TK51	3	--	7,5	16	nero	3LD3040-0TK11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3040-0TK13
		--	9,0	25	nero	3LD3140-0TK11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3140-0TK13
		--	11,5	32	nero	3LD3240-0TK11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3240-0TK13
		--	15,0	40	nero	3LD3340-0TK11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3340-0TK13
		--	22,0	63	nero	3LD3440-0TK11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3440-0TK13
 3LD3048-0TK53	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3040-1TK11	
		7,5	16	emergenza	3LD3040-1TK13	
		9,0	25	nero	3LD3140-1TK11	
		9,0	25	emergenza	3LD3140-1TK13	
		11,5	32	nero	3LD3240-1TK11	
		11,5	32	emergenza	3LD3240-1TK13	
		15,0	40	nero	3LD3340-1TK11	
		15,0	40	emergenza	3LD3340-1TK13	
		22,0	63	nero	3LD3440-1TK11	
		22,0	63	emergenza	3LD3440-1TK13	
 3LD3040-0TL11	3 + N	--	7,5	16	nero	3LD3040-0TL11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3040-0TL13
		--	9,0	25	nero	3LD3140-0TL11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3140-0TL13
		--	11,5	32	nero	3LD3240-0TL11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3240-0TL13
		--	15,0	40	nero	3LD3340-0TL11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3340-0TL13
		--	22,0	63	nero	3LD3440-0TL11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3440-0TL13
 3LD3040-0TL13	1NA+1NC	7,5	16	nero	3LD3040-1TL11	
		7,5	16	emergenza	3LD3040-1TL13	
		9,0	25	nero	3LD3140-1TL11	
		9,0	25	emergenza	3LD3140-1TL13	
		11,5	32	nero	3LD3240-1TL11	
		11,5	32	emergenza	3LD3240-1TL13	
		15,0	40	nero	3LD3340-1TL11	
		15,0	40	emergenza	3LD3340-1TL13	
		22,0	63	nero	3LD3440-1TL11	
		22,0	63	emergenza	3LD3440-1TL13	

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Finestratura modulare

Dati di scelta e ordinazione

Poli ed esecuzione		Dati nominali a 50 ... 60 Hz, 400 V		Colore della maniglia 1)	Codice di ordinazione
Contatti principali	Contatti ausiliari	P/AC-23A	I_u		
		kW	A		

- fissaggio su guida DIN
- fissaggio tramite viti
- lucchettabile in posizione "0" con max 2 lucchetti da 4 a 6 mm di spessore
- grado di protezione frontale IP40
- incluse le calotte di protezione lato alimentazione

Fissaggio su piastra di fondo, guida DIN						
 3LD3030-0TK11	3	--	7,5	16	nero	3LD3030-0TK11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3030-0TK13
		--	9,0	25	nero	3LD3130-0TK11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3130-0TK13
		--	11,5	32	nero	3LD3230-0TK11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3230-0TK13
		--	15,0	40	nero	3LD3330-0TK11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3330-0TK13
		--	22,0	63	nero	3LD3430-0TK11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3430-0TK13
 3LD3030-0TK13	1NA+1NC	--	7,5	16	nero	3LD3030-1TK11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3030-1TK13
		--	9,0	25	nero	3LD3130-1TK11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3130-1TK13
		--	11,5	32	nero	3LD3230-1TK11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3230-1TK13
		--	15,0	40	nero	3LD3330-1TK11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3330-1TK13
		--	22,0	63	nero	3LD3430-1TK11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3430-1TK13
 3LD3040-0TL11	3 + N	--	7,5	16	nero	3LD3030-0TL11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3030-0TL13
		--	9,0	25	nero	3LD3130-0TL11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3130-0TL13
		--	11,5	32	nero	3LD3230-0TL11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3230-0TL13
		--	15,0	40	nero	3LD3330-0TL11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3330-0TL13
		--	22,0	63	nero	3LD3430-0TL11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3430-0TL13
 3LD3040-0TL13	1NA+1NC	--	7,5	16	nero	3LD3030-1TL11
		--	7,5	16	emergenza	3LD3030-1TL13
		--	9,0	25	nero	3LD3130-1TL11
		--	9,0	25	emergenza	3LD3130-1TL13
		--	11,5	32	nero	3LD3230-1TL11
		--	11,5	32	emergenza	3LD3230-1TL13
		--	15,0	40	nero	3LD3330-1TL11
		--	15,0	40	emergenza	3LD3330-1TL13
		--	22,0	63	nero	3LD3430-1TL11
		--	22,0	63	emergenza	3LD3430-1TL13

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Corpo interruttore senza comando

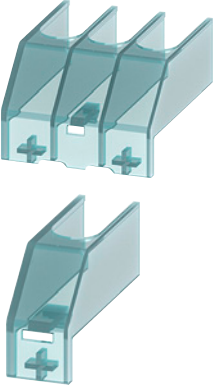
Poli ed esecuzione		Dati nominali a 50 ... 60 Hz, 380 ... 440 V		Codice di ordinazione	
Contatti principali	Contatti ausiliari	P/ AC-23A kW	I_U / AC-21A A		
• grado di protezione frontale IP20 • incluse le calotte di protezione lato alimentazione • per comando rinviato bloccoporta					
Foro di fissaggio frontale Ø 22,5					
	3	--	7,5	16	3LD3010-0TK05
		--	9,0	25	3LD3110-0TK05
		--	11,5	32	3LD3210-0TK05
		--	15,0	40	3LD3310-0TK05
		--	22,0	63	3LD3410-0TK05
		1NA+1NC	7,5	16	3LD3010-1TK05
	3 + N	--	9,0	25	3LD3110-1TK05
		--	11,5	32	3LD3210-1TK05
		--	15,0	40	3LD3310-1TK05
		--	22,0	63	3LD3410-1TK05
		1NA+1NC	7,5	16	3LD3010-1TL05
		--	9,0	25	3LD3110-1TL05
		--	11,5	32	3LD3210-1TL05
		--	15,0	40	3LD3310-1TL05
		--	22,0	63	3LD3410-1TL05
		1NA+1NC	7,5	16	3LD3010-1TL05

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Accessori**Dati di scelta e ordinazione**

	Accessorio	Esecuzione	Codice di ordinazione
 3LD9340-0B 3LD9340-0C	Polo di Neutro (sezionato)	• Fissaggio frontale • Fissaggio su guida DIN	3LD9340-0B 3LD9340-0C
 3LD9340-2B 3LD9340-2C	Polo di Neutro (passante)	• Fissaggio frontale • Fissaggio su guida DIN	3LD9340-2B 3LD9340-2C
 3LD9340-3B 3LD9340-3C	Morsetto PE (passante)	• Fissaggio frontale • Fissaggio su guida DIN	3LD9340-3B 3LD9340-3C
 3LD9340-6B 3LD9340-6C	Contatti ausiliari	• 1NA+1NC, fissaggio frontale • 1NA+1NC, fissaggio su guida DIN	3LD9340-6B 3LD9340-6C
	Calotte copri morsetti	per 3 poli per singolo polo	3LD9341-0A 3LD9341-2A

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Accessori

Accessorio	Esecuzione	Colore della maniglia ¹⁾	Codice di ordinazione
 	Maniglia con mostrina 66 x 66 mm Per interruttori con comando rinviato bloccoporta Foro centrale da 22,5 mm Per interruttori 3LD3.40 e 3LD3.48 Per albero di prolunga 6x6 mm	Nero	3LD9344-2C
		Emergenza	3LD9344-3C
 	Per interruttori con fissaggio frontale Foro centrale da 22,5 mm Mostrina frontale da 66 x 66 mm Per interruttori 3LD3.50 Per albero di prolunga 6x6 mm	Nero	3LD9344-4C
		Emergenza	3LD9344-5C
 	Maniglia con mostrina 48 x 48 mm Per interruttori con comando rinviato bloccoporta Foro centrale da 22,5 mm Mostrina frontale da 48 x 48 mm Per albero di prolunga 6x6 mm	Nero	3LD9343-4C
		Emergenza	3LD9343-5C
 	Per interruttori con fissaggio frontale Foro centrale da 22,5 mm Mostrina frontale da 48 x 48 mm Per albero di prolunga 6x6 mm	Nero	3LD9343-6C
		Emergenza	3LD9343-7C

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Interruttori di manovra-sezionatori 3LD3

Interruttori principali e di EMERGENZA

Da 16 A fino a 63 A

Accessori

	Accessorio	Esecuzione	Codice di ordinazione
	Maniglia rinviata bloccoporta	Emergenza ¹⁾ Leva con mostrina 48 x 48 mm Con giunto e albero di prolunga 300 mm	3LD9343-5CA
		Nero Leva con mostrina 48 x 48 mm Con giunto e albero di prolunga 300 mm	3LD9343-4CA
		Emergenza ¹⁾ Rotativo con mostrina 66 x 66 mm Con giunto e albero di prolunga 300 mm	3LD9344-3CA
		Nero Rotativo con mostrina 66 x 66 mm Con giunto e albero di prolunga 300 mm	3LD9344-2CA
	Targhetta frontale	Tedesco/Inglese "Hauptschalter/Main Switch" (imballo da 10 pezzi)	3LD9346-1A
		Francese/Spagnolo "Interrupteur/General" (imballo da 10 pezzi)	3LD9346-2A
		Senza etichetta (imballo da 10 pezzi)	3LD9346-3A

¹⁾ l'esecuzione EMERGENZA prevede la fornitura di maniglia rossa su mostrina gialla.

Direzione commerciale

■ Siemens S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2654

Organizzazione di vendita - Elenco Filiali

Macro Area Lombardia

Province: Bergamo - Brescia - Cremona -
Lecco - Lodi - Piacenza - Sondrio -
Biella - Como - Milano - Novara - Pavia -
Varese - Verbania - Vercelli
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano - Casella Postale 17154
Tel. 02-2436.2309 oppure .2640
Fax 02-2436.3416

Macro Area Nord Ovest

Regioni: Liguria, Piemonte (escluso
Biella, Novara, Verbania, Vercelli),
Sardegna, Valle D'Aosta

Genova

Via Enrico Melen, 83 - Cap 16152
Tel. 010-3434.764 - Fax 010-3434.689

Torino

Via del Drosso, 49 - Cap 10135
Tel. 011-6173.273 - Fax 011-6173.202

Macro Area Nord Est

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Trentino
Alto Adige, Veneto + Mantova

Padova

Via Prima Strada, 35 - Cap 35129
Tel. 049-8533.338 - Fax 049-8533.346

Macro Area Centro Nord

Regioni: Emilia Romagna, Repubblica
di San Marino, Toscana + Ancona,
Macerata, Pesaro-Urbino

Bologna

Via Trattati Comunitari Europei, 9
40127 Bologna (BO)
Tel. 051-6384.604 - Fax 051-6384.630

Firenze

Via Don Lorenzo Perosi, 4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-7595.602 - Fax 055-7595.615

Macro Area Centro Sud

Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia,
Umbria + Ascoli Piceno, Fermo + Malta

Roma

Via Laurentina, 455 - Cap 00142
Tel. 06-59692.262 - Fax 06-59692.200

Bari

Via delle Ortensie, 16 - Cap 70026
Tel. 080-5387.410 - Fax 080-5387.404

Napoli

Via F. Imparato, 198 - Cap 80146
Tel. 081-2435.391 - Fax 081-2435.337

Siracusa

V.le S. Panagia, 141/e - Cap 96100
Tel. 0931-1962.435 - Fax 0931-1962.434

Siemens S.p.A.
Energy Management Division
Low Voltage & Products
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10
20126 Milano

Con riserva di modifiche

Customer Support
Hot line, Service e Servizio ricambi
Tel. 02 243 62000
Fax 02 243 62100
e-mail: support.italy.automation@siemens.com

Le informazioni riportate in questo catalogo contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l'evolversi dei prodotti o non essere sempre appropriate, nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente concordate in fase di definizione del contratto. Con riserva di disponibilità di fornitura e modifiche tecniche. Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi può violare il diritto dei proprietari.