



8/2	Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek
8/2	DELTA kapcsolók
8/3	DELTA nyomókapcsolók
8/3	LED világítóbetét
8/4	DELTA- és LED dimmerek
8/5	DELTA i-system
8/5	Kapcsolók és nyomókapcsolók
8/6	Fényerő szabályozók
8/7	Mozgásérzékelők
8/8	Redőnyvezérlők
8/9	Szobatermosztátok
8/10	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/12	Dugaszolóaljzatok
8/14	Tömítőkészletek IP44 védettséghez
8/15	DELTA line
8/15	Keretek
8/16	Dugaszolóaljzatok
8/16	Falon kívüli kivitel
8/17	DELTA miro
8/17	miro artist / műanyag
8/18	Üveg keretek
8/19	Fa keretek / alumínium
8/21	DELTA style
8/1921	Kapcsolók/Nyomókapcsolók/Dimmerek
8/22	Mozgásérzékelők, redőnyvezérlők
8/23	TV/RF/SAT kommunikációs csatlakozók
8/24	Dugaszolóaljzatok
8/25	Keretek, Falon kívüli kivitel
8/26	DELTA fläche falon kívüli IP44
8/26	Kapcsolók és nyomókapcsolók
8/28	DELTA reflex
8/28	Mozgásérzékelők

DELTA kapcsolók és dugaljak

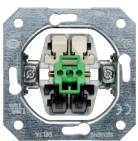
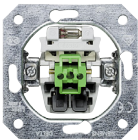
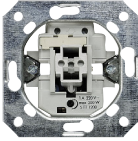
Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

DELTA kapcsolók

Áttekintés

- az érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelmentes a DIN 49200 szabvány szerint
- AC 250 V, 10 A
- betétek **valamennyi** kapcsoló családhoz alkalmazhatók:
DELTA i-system DELTA line,
DELTA style és DELTA miro keretekkel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Szerelvények a kapcsolókhoz			
 Váltókapcsoló Keresztkapcsoló Kapcsoló • 1-pólusú kapcsoló • 2-pólusú kapcsoló	5TA2156	1	1 db
	5TA2117	1	1 db
	5TA2151	1	1 db
 Ellenőrzőkapcsoló • kikapcsoláshoz • Kapcsoló kontroll lámpával, 1-pólusú, váltókapcsoló	5TA2112	1	1 db
	5TA2150	1	1 db
	5TA2108	1	1 db
 Dupla váltókapcsoló Csillárkapcsoló Redőnykapcsoló • elektronikus és mechanikus reteszelésű	5TA2118	1	1 db
	5TA2155	1	1 db
	5TA2154	1	1 db

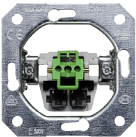
A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljak

Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

DELTA nyomókapcsolók

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Nyomókapcsoló betétek			
 1 záró	5TD2120	1	1 db
1 záró N-kapoccsal	5TD2116	1	1 db
1 nyitó	5TD2123	1	1 db
1 váltó folyamatos világítással, N-kapoccsal	5TD2117	1	1 db
1 záró, bekapcsolás visszajelzővel	5TD2114	1	1 db
Kettős nyomókapcsoló, 2 záró	5TD2111	1	1 db

LED világítóbetétek

Rendelési adatok

Kivitel	Névlegesfeszültség	Áramfelvétel mA	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
LED világítóbetétek					
Ellenőrző funkcióhoz					
Megjegyzés: Fénycsövek és kompakt fénycsövek villódzását tapasztalhatjuk.					
 narancs	230 V AC	0,9	5TG7333	1	1 db
piros	230 V AC	1	5TG7353	1	1 db
fehér	230 V AC	1,1	5TG7354	1	1 db
kék	230 V AC	1,1	5TG7355	1	1 db

 
A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljak

Kapcsolók/nyomókapcsolók/dimmerek

DELTA Dimmer

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EA*/ CSE
DELTA Dimmer			
	NV-dimmer mágneses trafókhhoz, 50-600 W, 25-500 VA, RL fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8283	1 1 db
	NV-dimmer elektronikus trafókhhoz, 20-600 W, 20-525 VA, RC fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8284	1 1 db
	Izzólámpa dimmer 40-400 W, R fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8256	1 1 db
	Izzólámpa dimmer 50-600 W, R fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8257	1 1 db
	NV-dimmer elektronikus trafókhhoz, 60-800 W, 60-800 VA, R,C fázis vezérlési technikával 230 V, 50 Hz	5TC8258	1 1 db
	Elektronikus potenciométer 1-10 V, 6 A	5TC8424	1 1 db
	Elektronikus potenciométer nyomó 1-10 V	5TC8425	1 1 db
	Forgó működtetésű LED dimmer, 6-60 W Halogén 230V (R), 6-120W Halogén 12V mágneses transzformátorral (L), 25-100VA 230Vac Szabályozható LED lámpa, 6-60W	5TC8263	
LED Dimmer			
	Külső nyomógombbal működtetett általános dimmer RLC Halogén 230V (R), 15-400W Halogén 12V mágneses transzformátorral (L), 20-250W Halogén 12V elektronikus transzformátorral (C), 15-400W	5TC8210-0	
	Külső nyomógombbal működtetett HV-LED dimmer Halogén 12V elektronikus transzformátorral (C), 4-300W 230Vac Szabályozható LED lámpa, 4-100W	5TC8211-0	
	Külső nyomógombbal működtetett 12-48V LED szalag dimmer 12-24Vdc egyszínű LED szalagokhoz, max 8A	5TC8212-0	

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

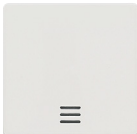
Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható

- A DELTA line termékcsalád kereteivel,
- és a DELTA miro termékcsalád kereteivel.
- Védettség: IP20

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.
- Billenő mérete: 55 mm x 55 mm
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ* CSE
Billentyűk			
	Normál		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6201	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6271	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6241	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6221	1 1 db
	I/O feliratozással		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6202	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6272	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6242	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6222	1 1 db
	Csengő jellel		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6207	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6277	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6247	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6227	1 1 db
	Világítóablakkal		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6200	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6270	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6240	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6220	1 1 db
	Lámpa jellel		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6206	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6276	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6246	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6226	1 1 db
	Feliratozómezővel		
	• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TG6210	1 1 db
	• elektrofehér (RAL 1013)	5TG6280	1 1 db
	• alumínium (RAL 9006-hoz hasonló)	5TG6250	1 1 db
	• antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6230	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA i-system

2-es billentyűk és fényerőszabályozók

Áttekintés

Fedőlapok

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros- és karmos rögzítéssel
- Védettség: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
2-es billentyűk			
Normál			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6205 5TG6275 5TG6245 5TG6225	1 1 1 1	1 db 1 db 1 db 1 db
Világítóablakkal			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6204 5TG6274 5TG6244 5TG6224	1 1 1 1	1 db 1 db 1 db 1 db
Feliratozómezővel			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG6212 5TG6282 5TG6252 5TG6232	1 1 1 1	1 db 1 db 1 db 1 db
i-system			
Dimmer fedőlap forgófejjel			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TC8900 5TC8901 5TC8902 5TC8903	1 1 1 1	1 db 1 db 1 db 1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

Áttekintés

- Védettség: IP20

- Komfort kivitelért lsd. ET D1 katalógus
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Mozgásérzékelők - a standard kivitelű vagy komfort mozgásérzékelő egység hő-mozgást érzékel és váltja ki a kapcsolási folyamatot - az egység egy mozgásérzékelő betét kombinációjával üzemel, amelyet a műszaki követelményeknek megfelelően (relé-, triac- vagy mellékállomás) külön kell megrendelni - a mozgásérzékelő mellékállomás kombinációjával bővíthető az ellenőrizendő tartomány - kívánság szerinti beépítési magasságnak (1,10 vagy 2,20 m) megfelelően, két különböző változat áll rendelkezésre - az építőkocka elven alapuló rendszerben az egységek és betétek egymással kombinálhatók - egy központi mozgásérzékelő maximum 10 mellékállomással bővíthető - csatlakoztatható passzív mellékállomások száma (pl. nyomókapcsoló, egy összekötő érintkező, 5TD2 120) végtelen - az érzékenység 20 és 100% között állítható Standard kivitel a világítás mindaddig bekapcsolva marad, amíg a mozgásérzékelő mozgást észlel, egyébként a meghatározott késleltetési idő kb. 2 perc lejártával kapcsol ki a világítás újbóli bekapcsolása csak 3 másodperc reteszelési idő elteltével történik beépítési magasság 1,10 m - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) beépítési magasság 2,20 m - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) Készülékbetétek - mozgásérzékelő relé - mozgásérzékelő triac - mozgásérzékelő mellékállomás			
	5TC1503	1	1 db
	5TC1504	1	1 db
	5TC1500	1	1 db
	5TC1501	1	1 db
	5TC1502	1	1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatóak.

DELTA kapcsolók és dugaljok

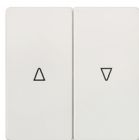
DELTA i-system

Redőnyvezérlők

Áttekintés

- Védettség: IP20
- A fedőlapok és billenők mérete: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EA*/ CSE
i-system			
 Forgó karos redőnykapcsoló 1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A 250 V • titánfehér • elektrofehér	5TA7660	1	1 db
	5TA7671	1	1 db
 Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal jelzésekkel redőny nyomókhoz • titánfehér • antracit • alumínium • elektrofehér	5TG6214	1	1 db
	5TG6234	1	1 db
	5TG6254	1	1 db
	5TG6284	1	1 db

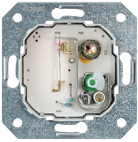
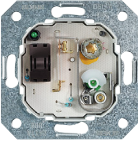
A további kivitelek az ET D1 [katalógusban](#) találhatók.

Áttekintés

- Egyes szerelvények és több szerelvény kombinációjához
- Csavaros rögzítéssel

- Védettség: IP20
- Fedőlapok mérete: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	AE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Szobatermosztátok			
 Fedőlapok szobatermosztátokhoz, nyitó/váltó - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) - elektrofehér (RAL 1013) - alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) - antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TC9221	1	1 db
	5TC9220	1	1 db
	5TC9250	1	1 db
	5TC9251	1	1 db
 Készülékbetét - szobatermosztát, egy nyitó - szobatermosztát, egy váltó	5TC9200	1	1 db
	5TC9201	1	1 db
 Fedőlapok szobatermosztátokhoz, 3-állású kapcsoló lehetséges állások: idő vezérlés állandó nappali hőmérséklet állandó éjjeli hőmérséklet - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) - elektrofehér (RAL 1013) - alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) - antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TC9223	1	1 db
	5TC9222	1	1 db
	5TC9252	1	1 db
	5TC9253	1	1 db
 Készülékbetét szobatermosztát, 3-állású kapcsoló	5TC9202	1	1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA i-system

TV/RF/SAT kommunikáció

Áttekintés

Fedőlapok

- Védettség: IP20
- Méret: 55 mm x 55 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Fedőlapok			
 TAE-csatlakozóaljzat és hangszóró csatlakozóaljzat • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) Hangszóró csatlakozó betét • 1-es • 2-es	5TG2563-2	1	1 db
	5TG2593-2	1	1 db
	5TG2467-2	1	1 db
	5TG2468-2	1	1 db
 Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG2545	1	1 db
	5TG2543	1	1 db
	5TG1257	1	1 db
	5TG1227	1	1 db
 Készülékbetét UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck • 1 x 8-pólusú • 2 x 8-pólusú (8/8) UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck • 1 x 8-pólusú • 2 x 8-pólusú (8/8) UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck • 2 x 8-pólusú (8/8)	5TG2417	1	1 db
	5TG2406	1	1 db
	5TG2418	1	1 db
	5TG2407	1	1 db
 Kábelkivezető kábelrögzítővel • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG2448	1	1 db
	5TG2566	1	1 db
	5TG2596	1	1 db
	5TG1251	1	1 db
	5TG1221	1	1 db
Fedőlapok, TV/RF/SAT-csatlakozóhoz			
 2-es kivitel • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5TG2561	1	1 db
	5TG2591	1	1 db
	5TG1253	1	1 db
	5TG1223	1	1 db
 Készülékbetét • Csillagpontos • Csillagpontos-átmenő/végcsatlakozó	5TG2485-H	1	1 db
	5TG2484-H	1	1 db

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
DELTA Multimédia csatlakozók			
 HDMI A típusú normál vagy nagy sebességű adapter¹⁾ • fehér • szürke	5TG2020-0	1	1 db
	5TG2020-1	1	1 db
 VGA adapter - Full HD kompatibilis (1920 x 1080 pixel) és alkalmas 15 magos VGA kábel csatlakozáshoz¹⁾ • fehér • szürke	5TG2021-0	1	1 db
	5TG2021-1	1	1 db
 USB A típusú csatlakozó, USB 2.0 kompatibilis¹⁾ • fehér • szürke	5TG2022-0	1	1 db
	5TG2022-1	1	1 db
 Hangszóró adapter • 1 hangszóró bekötésére alkalmas • 2 hangszóró bekötésére alkalmas	5TG2467-2	1	1 db
	5TG2468-2	1	1 db
 USB töltő¹⁾ • 1 készülék töltése 1400mA maximális terhelhetőséggel vagy 2 eszköz töltése 700mA maximális terhelhetőséggel	5TG2025-0	1	1 db

¹⁾ A cikkszámok a betéteket és a fedlapokat tartalmazzák, a képeken látható fekete üveg kereteket nem.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA i-system

Dugaljak

Áttekintés

- Csavaros- és karomrögzítéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültség alatt álló részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeálló karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm² keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok

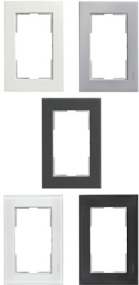
Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
SCHUKO dugaljak			
 SCHUKO-dugaljak • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) • zöld (RAL 6018-hoz hasonló) (SV) ¹⁾ • narancs (RAL 2004-hez hasonló) (ZSV) ²⁾	5UB1511	1	1 db
	5UB1551	1	1 db
	5UB1931	1	1 db
	5UB1921	1	1 db
	5UB1512	1	1 db
	5UB1513	1	1 db
Csapófedéllel • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1917	1	1 db
	5UB1907	1	1 db
	5UB1937	1	1 db
	5UB1927	1	1 db
 Gyerekvédő retesszel • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló) • arany • fényesfekete • piros	5UB1518	1	1 db
	5UB1558	1	1 db
	5UB1934	1	1 db
	5UB1924	1	1 db
	5UB1924-0	1	1 db
	5UB1924-1	1	1 db
	5UB1924-2	1	1 db
 Gyerekvédő retesszel és feliratmezővel • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • elektrofehér (RAL 1013-hoz hasonló) • alumínium (RAL 9006-hoz hasonló) • antracit (RAL 7016-hoz hasonló)	5UB1523	1	1 db
	5UB1552	1	1 db
	5UB1940	1	1 db
	5UB1943	1	1 db
	5UB1900	1	1 db
	5UB1901	1	1 db
„SV“ felirattal • zöld (RAL 6018-hoz hasonló), magasabb érintésvédelemmel			
„ZSV“ felirattal • narancs (RAL 2004-hez hasonló), magasabb érintésvédelemmel			

¹⁾ SV: biztonsági áramellátás (AEV)

²⁾ ZSV: tartalék biztonsági áramellátás (BEV)

A további kivitelek az **ET D1 katalógusban** találhatók.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EA*/ CSE
SCHUKO dupla MONOBLOKK dugaljak			
 - SCHUKO dupla monoblokk dugalj • titán fehér monoblokk polikarbonátból készült előlap (RAL 9010-hez hasonló) • gyermekvédelem	5UB2211-3	1	1 db
	5UB2211-3KK	1	1 db
 - SCHUKO dupla monoblokk dugalj köröm nélkül • titán fehér monoblokk polikarbonátból készült előlap (RAL 9010-hez hasonló) • gyermekvédelem	5UB2213-3	1	1 db
	5UB2213-3KK	1	1 db
DELTA miro SCHUKO dupla dugaljak - Betétek és keretek			
 - Betétek • DELTA miro test és titán fehér előlap • gyermekvédelem	5UB2212-3	1	1 db
	5UB2212-3KK	1	1 db
 • DELTA miro test és alumínium metál előlap • gyermekvédelem	5UB2212-4	1	1 db
	5UB2212-4KK	1	1 db
 • DELTA miro test és karbon metál előlap • gyermekvédelem	5UB2212-5	1	1 db
	5UB2212-5KK	1	1 db
 - Keretek • DELTA miro dupla dugalj keret, titán fehér • DELTA miro dupla dugalj keret, alumínium metál • DELTA miro dupla dugalj keret, karbon metál • DELTA miro dupla dugalj üveg keret, fehér • DELTA miro dupla dugalj üveg keret, fekete	5TG1116-0	1	1 db
	5TG1116-1	1	1 db
	5TG1116-2	1	1 db
	5TG1206-1	1	1 db
	5TG1206-2	1	1 db

1) KK végződés a köröm nélküli betétekre utal

A rendelkezésre álló színek és minták régióként/országoként változhatnak.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA i-system

IP44 tömítő készlet

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Billenőkapcsolókhoz			
 IP44 tömítő készlet 1-es vagy 2-es billenőkhöz (DELTA i-system, DELTA style)	5TG4324	1	1 K
Dugaljakhoz			
 IP44 tömítő készlet SCHUKO csapófedeles dugaljakhoz (DELTA i-system, DELTA style)	5TG4318	1	1 K

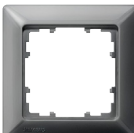
A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatók.

Áttekintés

A DELTA i-system termékcsalád minden komponense kombinálható a DELTA line termékcsalád elemeivel.

- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
keretek			
 titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm	5TG2551-0 5TG2552-0 5TG2553-0 5TG2554-0 5TG2555-0	1	1 db
 elektrofehér • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm	5TG2581-0 5TG2582-0 5TG2583-0 5TG2584-0 5TG2585-0	1	1 db
 alumínium • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm	5TG2551-3 5TG2552-3 5TG2553-3 5TG2554-3 5TG2555-3	1	1 db
 antracit • 1-es, 80 mm x 80 mm • 2-es, 151 mm x 80 mm • 3-as, 222 mm x 80 mm • 4-es, 293 mm x 80 mm • 5-ös, 364 mm x 80 mm	5TG2551-6 5TG2552-6 5TG2553-6 5TG2554-6 5TG2555-6	1	1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA line

Dugaljak

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

SCHUKO dugaljak

80 mm x 80 mm



- komplett szerelvény, ezért nincs szükség külön keretre
- titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

5UB1580

1 1 db

Falon kívüli kivitel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
---------	----------	---------------------	-------------

Falon kívüli kivitel

Falon kívüli doboz



titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

elektrofehér (RAL 9013-hoz hasonló)

- 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm
- 2-es, 155 mm x 155 mm x 42,5 mm
- 3-as, 226 mm x 226 mm x 42,5 mm

5TG2901

1 1 db

5TG2902

1 1 db

5TG2903

1 1 db

5TG2861

1 1 db

5TG2862

1 1 db

5TG2863

1 1 db

Áttekintés

Delta miro

- vízszintes és függőleges felszereléshez
- védettség: IP20
- kombinálható a DELTA i-system termékcsalád elemeivel
- az IP44 védettség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az tömítő egység használatával érhető el

A keretek és billenők konfigurálásához rendelkezésére áll a Schaltermanager a <http://www.siemens.de/meinzuhaue> címen.

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
miro műanyag			
Műanyag, titánfehér			
	• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-0	1 1 db
	• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-0	1 1 db
	• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-0	1 1 db
	• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-0	1 1 db
	• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-0	1 1 db
miro műanyag			
Műanyag, elektrofehér			
	• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-3	1 1 db
	• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-3	1 1 db
	• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-3	1 1 db
	• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-3	1 1 db
	• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-3	1 1 db
miro műanyag			
Műanyag, alumínium			
	• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-1	1 1 db
	• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-1	1 1 db
	• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-1	1 1 db
	• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-1	1 1 db
	• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-1	1 1 db
miro műanyag			
Műanyag, antracit			
	• 1-es, 90 mm x 90	5TG1111-2	1 1 db
	• 2-es, 161 mm x 90	5TG1112-2	1 1 db
	• 3-as, 232 mm x 90	5TG1113-2	1 1 db
	• 4-es, 303 mm x 90	5TG1114-2	1 1 db
	• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1115-2	1 1 db

DELTA kapcsolók és dugaljok

DELTA miro

Üveg keretek

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Üvegkeretek			
 kristályzöld • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm	5TG1201 5TG1202 5TG1203 5TG1204 5TG1205	1	1 db
 fehér • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm	5TG1201-1 5TG1202-1 5TG1203-1 5TG1204-1 5TG1205-1	1	1 db
 fekete • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm	5TG1201-2 5TG1202-2 5TG1203-2 5TG1204-2 5TG1205-2	1	1 db
 piros • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm	5TG1201-3 5TG1202-3 5TG1203-3 5TG1204-3 5TG1205-3	1	1 db
 homok • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-es, 374 mm x 90 mm	5TG1201-4 5TG1202-4 5TG1203-4 5TG1204-4 5TG1205-4	1	1 db

A további kivitelek az **ET D1 katalógusban** találhatók.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EA*/ CSE
Fa keretek			
juhar			
• 1-es, 90 mm x 90 mm	5TG1101-3	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90 mm	5TG1102-3	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90 mm	5TG1103-3	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90 mm	5TG1104-3	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1105-3	1	1 db
piros juhar			
• 1-es, 90 mm x 90 mm	5TG1101-2	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90 mm	5TG1102-2	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90 mm	5TG1103-2	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90 mm	5TG1104-2	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1105-2	1	1 db
bükk (színárnyalt pácolással)			
• 1-es, 90 mm x 90 mm	5TG1101-4	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90 mm	5TG1102-4	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90 mm	5TG1103-4	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90 mm	5TG1104-4	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1105-4	1	1 db
cseresznye (színárnyalt pácolással)			
• 1-es, 90 mm x 90 mm	5TG1101-1	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90 mm	5TG1102-1	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90 mm	5TG1103-1	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90 mm	5TG1104-1	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1105-1	1	1 db
wenge			
• 1-es, 90 mm x 90 mm	5TG1101-0	1	1 db
• 2-es, 161 mm x 90 mm	5TG1102-0	1	1 db
• 3-as, 232 mm x 90 mm	5TG1103-0	1	1 db
• 4-es, 303 mm x 90 mm	5TG1104-0	1	1 db
• 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1105-0	1	1 db

Megjegyzés:

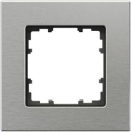
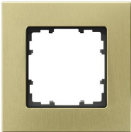
A fa karakterisztikájából adódóan lehetnek színeltérések ennél a természetes anyagból készült terméknél.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA miro

Alumínium keretek

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Alumínium keretek			
 natúr • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1121-0	1	1 db
	5TG1122-0	1	1 db
	5TG1123-0	1	1 db
	5TG1124-0	1	1 db
	5TG1125-0	1	1 db
 oxidsárga • 1-es, 90 mm x 90 mm • 2-es, 161 mm x 90 mm • 3-as, 232 mm x 90 mm • 4-es, 303 mm x 90 mm • 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1121-3	1	1 db
	5TG1122-3	1	1 db
	5TG1123-3	1	1 db
	5TG1124-3	1	1 db
	5TG1125-3	1	1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

Áttekintés

- Billenő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20
- DELTA style platina Anti-újlenyomat technológiával

- A billenőkapcsolók esetében az IP44 védettség mit az 5TG4 324 tömítőegység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Billenő			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7141	1	1 db
	5TG7141-1	1	1 db
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7145	1	1 db
	5TG7145-1	1	1 db
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7155	1	1 db
	5TG7155-1	1	1 db
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7157	1	1 db
	5TG7157-1	1	1 db
Forgódimmer			
 • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TC8912	1	1 db
	5TC8912-1	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA style

Mozgásérzékelők

Áttekintés

- A fedő mérete: 68 mm x 68 mm
- Védettség: IP20

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Mozgásérzékelő			
 Mozgásérzékelő titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • beépítési magasság 1,10 m • beépítési magasság 2,20 m	5TC1537	1	1 db
	5TC1542	1	1 db
 platina (RAL 9007-hez hasonló) • beépítési magasság 1,10 m • beépítési magasság 2,20 m	5TC1537-1	1	1 db
	5TC1542-1	1	1 db
 Készülékbetét • Mozgásérzékelő relé • Mozgásérzékelő triac • Mozgásérzékelő mellékállomás	5TC1500	1	1 db
	5TC1501	1	1 db
	5TC1502	1	1 db

Redőny vezérlés

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Redőny vezérlés			
 Billenő, 2-es, fel/le szimbólummal • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG7143	1	1 db
	5TG7143-1	1	1 db
 Fedőlap, fel/le szimbólummal, karos redőnykapcsolóhoz • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG1360	1	1 db
	5TG1360-1	1	1 db
Karos redőny forgó kapcsoló • 1-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V • 2-pólusú, nyomó állás mindkét irányba, üres állás, 10 A, 250 V	5TA7692	1	1 db
	5TA7693	1	1 db

A további kivitelek az **ET D1 katalógusban** találhatók.

Áttekintés

- Fedőlap méret: 68 mm x 68 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EA*/ CSE
Fedőlapok			
 Hangszóró csatlakozóaljzathoz - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) - platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG1342	1	1 db
	5TG1342-1	1	1 db
 Hangszóró csatlakozó betét 1-es 2-es	5TG2467-2	1	1 db
	5TG2468-2	1	1 db
 Fedőlap UAE-csatlakozóaljzathoz, perforált Rutenbeck készülékbetéthez (Cat.3, Cat.5 és Cat.6) BTR készülékbetét (E-DAT) 45°-os ferde kivitelű 1-es és 2-es ferde kivitel perforált 2 x 8 betét - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) - platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG1394	1	1 db
	5TG1394-1	1	1 db
Készülékbetét UAE-csatlakozóaljzat, Cat.3, Rutenbeck 1 x 8-pólusú 2 x 8-pólusú (8/8)	5TG2417	1	1 db
	5TG2406	1	1 db
UAE-csatlakozóaljzat, Cat.5e, Rutenbeck 1 x 8-pólusú 2 x 8-pólusú (8/8)	5TG2418	1	1 db
	5TG2407	1	1 db
UAE-csatlakozóaljzat, valódi Cat.6, Rutenbeck 2 x 8-pólusú (8/8)	5TG2448	1	1 db
Fedőlap TV/RF/SAT-csatlakozókhoz			
 2- és 3-as kivitel - titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) - platina (RAL 9007-hez hasonló)	5TG1338	1	1 db
	5TG1338-1	1	1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban található.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA style

Dugaljak

Áttekintés

- Csavaros- és karmörgözéssel
- AC 250 V, 16 A; DC 250 V, 10 A
- A betétek feszültségghordozó részei szigetelőanyaggal védettek
- Önbeállító karmos rögzítés
- A csavarok nélküli csatlakozókapcsok réz és alumínium vezetékek csatlakoztatására alkalmasak 2,5 mm² keresztmetszetig

- Védettség: IP20
- Az IP44 védettség a SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 318 tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Dugaljak			
SCHUKO-dugalj			
• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1853	1	1 db
• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1853-1	1	1 db
• zöld (RAL 6018-hoz hasonló)	5UB1851	1	1 db
• narancs (RAL 2004-hez hasonló)	5UB1850	1	1 db
• piros (RAL 3003-hoz hasonló)	5UB1828	1	1 db
SCHUKO-dugalj, csapfedéllel			
• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1852	1	1 db
• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1852-1	1	1 db
SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel			
• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1855	1	1 db
• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1855-1	1	1 db
SCHUKO-dugalj, gyerekvédelmi retesszel és feliratmezővel			
• titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5UB1857	1	1 db
• platina (RAL 9007-hez hasonló)	5UB1857-1	1	1 db

A további kivitelek az [ET D1 katalógusban](#) találhatók.

Áttekintés

- Vízszintes és függőleges felszereléshez
- Védettség: IP20
Az IP44 védetség a billenők és SCHUKO-dugaljak számára az 5TG4 3.. tömítő egység használatával érhető el.

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Keretek			
 titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) 1-es, 82 mm x 82 mm 2-es, 153 mm x 82 mm 3-as, 224 mm x 82 mm 4-es, 295 mm x 82 mm 5-es, 366 mm x 82 mm	5TG1321	1	1 db
	5TG1322	1	1 db
	5TG1323	1	1 db
	5TG1324	1	1 db
	5TG1325	1	1 db
 platina (RAL 9007-hez hasonló) 1-es, 90 mm x 90 mm 2-es, 161 mm x 90 mm 3-as, 232 mm x 90 mm 4-es, 303 mm x 90 mm 5-ös, 374 mm x 90 mm	5TG1321-1	1	1 db
	5TG1322-1	1	1 db
	5TG1323-1	1	1 db
	5TG1324-1	1	1 db
	5TG1325-1	1	1 db

Falon kívüli kivitel

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Falon kívüli kivitel			
 Falonkívüli doboz titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm	5TG2901	1	1 db
	5TG2902	1	1 db
	5TG2903	1	1 db
	5TG2901-1	1	1 db
	5TG2902-1	1	1 db
platina (RAL 9007-hez hasonló) 1-es, 84 mm x 84 mm x 42,5 mm 2-es, 155 mm x 84 mm x 42,5 mm 3-as, 226 mm x 84 mm x 42,5 mm	5TG2901-1	1	1 db
	5TG2902-1	1	1 db
	5TG2903-1	1	1 db

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA fläche falon kívüli IP44

Billenő- és nyomókapcsolók/Cseppálló

Áttekintés

- IP44 fröccsenő víz elleni védelemmel
- AC 250 V, 10 A
- DIN 49200 szabvány szerint
- Ütésálló szigetelőanyagból készült ház

- Érintkezők anyaga: kadmium- és nikkelfrezt
- Külső méret: 66 mm x 75 mm x 54 mm
- Rögzítő furatok: Ø 4,5 mm
- Kábelbevezetés: kábelbevezető Ø 8 mm -13,5 mm-es vezetékhez
- Az ingyenesen letölthető címkéző eszközt megtalálja az alábbi címen: <http://www.siemens.de/beschriftungstool>

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Kapcsolók			
 Univerzális kapcsoló ki- és váltókapcsoláshoz	5TA4706	1	1 db
 Keresztkapcsoló	5TA4707	1	1 db
 Kikapcsoló			
• 1-pólusú	5TA4701	1	1 db
• 2-pólusú, I/O szimbólummal	5TA4702	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítás" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glimmlámpa			
• kikapcsolás	5TA4711	1	1 db
• váltókapcsolás	5TA4716	1	1 db
 Váltókapcsoló, világítóablakkal és feliratmezővel irányfényrel	5TA4726	1	1 db
 Csillárkapcsoló	5TA4705	1	1 db
Dupla váltókapcsoló, 2-es	5TA4708	1	1 db
 1-pólusú kapcsoló kontroll lámpával, világítóablakkal kontroll lámpával			
• kikapcsolás	5TA4700	1	1 db
• váltókapcsolás	5TA4710	1	1 db
 Fűtés kapcsoló kontroll lámpával DIN VDE 0116/3.79 szerint			
• 1-pólusú, világítóablakkal	5TA4741	1	1 db
• 2-pólusú, világítóablakkal	5TA4742	1	1 db
 Csillárkapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció, 10 A, 250 V	5TA4815	1	1 db
 Váltókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció	5TA4816	1	1 db

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA fläche falon kívüli IP44

Billenő- és nyomókapcsolók/Cseppálló

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Nyomókapcsolók			
	Jelzőfény izzóval	5TD4780	1 1 db
	Nyomókapcsoló, egy záró, fehér világítóablakkal mellékelt világítóablak szett (egy-egy „világítás”, „csengő”, „kulcs” szimbólummal és sima világítóablakkal) glímlámpa nélkül	5TD4701	1 1 db
	Nyomókapcsoló, munkahelyi rendelkezés szerint mellékelt átlátszó ablakkal felirat nélkül és "világítá" jellel bekapcsolható 5TG7 332 glímlámpa	5TA4705	1 1 db
	Nyomókapcsoló, egy váltó (nyitóként is használható)	5TA4707	1 1 db
	Nyomókapcsoló és SCHUKO® dugalj kombináció	5TD4811	1 1 db
	Fűtés vészkapcsoló, 3-pólusú kontroll lámpával, 25 A, AC 400 V	5TB6231	1 1 db
Dugaljak			
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es	5UB4711	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es feliratmezővel	5UB4713	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 10/16 A, 250 V, 1-es zárható	5UB4714	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 2-es vízszintes	5UB4722	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 2-es függőleges	5UB4723	1 1 db
	SCHUKO®-dugalj, 3-as vízszintes	5UB4731	1 1 db

A további kivitelek az ET D1 katalógusban találhatók.

DELTA kapcsolók és dugaljak

DELTA reflex

Mozgásérzékelők

Áttekintés

Általános információk

- Szerelési magasság: 2 ... 4 m, ideális 2,50 m
- Falra- vagy plafonra szerelhető
- Érzékelés
 - 120° kb. 10 m
 - 290° kb. 16 m
- Védettség IP55
- Komfortos két gombos működés:
 - bármilyen fényerősség mentése
 - bármilyen követési idő mentése 5 mp és 30 p között
 - üzembehelyezési teszt mód
 - váltás a független fényerő és az impulzus üzem között
 - érzékelő resetelése 7 Luxon és 2 perc követési idő
- Hátsó tér figyelése (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus tartománystabilizálás (csak a 290°-típusnál)
- Automatikus hibás érzékelés felismerés
- Környezeti fény elnyomása
- Névleges feszültség ~230 V, 50/60 Hz
- Kimenet: egy kapcsoló, potenciálmentes
- 120° kapcsolási teljesítmény
 - izzó és HV-halogénlámpák: 1000 W 5 AX
 - fénycsövek: 8 x 58 W
 - kompakt fénycsövek: max. 4 darab
- 290° kapcsolási teljesítmény és 290° IR
 - izzó és HV-halogénlámpák: 2300 W 10 AX
 - fénycsövek: 20 x 58 W
 - kompakt fénycsövek: max. 8 darab
- Hőtartomány: -25 °C - +55 °C
- Méret: 80 mm x 82 mm x 182 mm

Rendelési adatok

Kivitel	Cikkszám	ÁE (DB, K, M)	EÁ*/ CSE
Mozgásérzékelő			
 120° • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • antracit	5TC7210	1	1 db
	5TC7211	1	1 db
 290° • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • antracit	5TC7212	1	1 db
	5TC7213	1	1 db
290° IR (IR távirányító tartozék) • titánfehér (RAL 9010-hez hasonló) • antracit	5TC7214	1	1 db
	5TC7215	1	1 db
Mennyezeti mozgásérzékelő			
 Érzékelés: 360° kb. 7 m Szerelési magasság: 2.5 m Szerelési hőmérséklet: 18°C Méretek: 118,5mm x 45mm Védelmi osztály: IP40/ II. érintésvédelmi osztály Hőtartomány: -10°C - +45°C	5TC7220-0	1	1 db
	5TC7220-1	1	1 db
Tartozék			
 speciális alap, DELTA reflex mozgásérzékelőhöz, IP55 külső- vagy belső sarki felszereléshez, titánfehér (RAL 9010-hez hasonló)	5TC7900	1	1 db