




グローバル仕様・現場向けエンジニアリングノートパソコン

# SIMATIC Field PG M6

- 産業用の最新鋭エンジニアリングPC
- プリインストールされたソフトウェア
- 各国規格対応(CCC、KC他取得済み)
- 過酷な産業環境での耐性 (EMC/EMSテスト済み)
- 頑丈で軽量のマグネシウム製の筐体

CPU : Core i5 / Core i7 第8世代  
 メモリ : 最大32GB x2 DDR4 SDRAM  
 SSD : 最大2TB、M.2 (最大1TB)  
 GPU : UHD Graphics 630、4K  
 OS : Windows11 Enterprise 22H2  
 Windows10 Enterprise 2021 LTSC  
 電源 : 国ごとの電源ケーブル


背面:

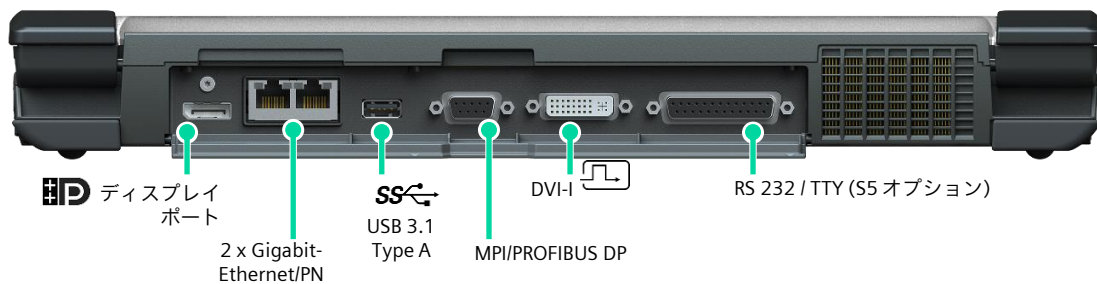

右面:



左面:

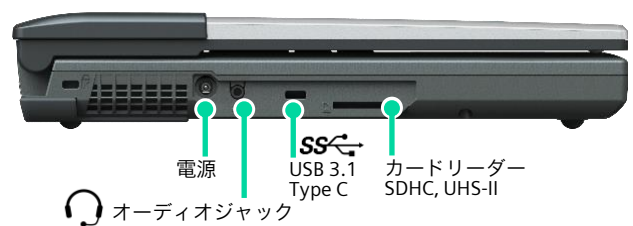

SIEMENS

# 仕様・構成

SIMATIC Field PG M6 (型番6ES7718-\*\*\*\*\*-\*\*\*\*\*)

6ES7718-

\* \* \* \* \* - \* \* \* \*

CPU	Core i5-8400H, (4C/8T, 4.2GHz, 8MB Cache)	0							
	Core i7-8850H, (6C/12T, 4.3GHz, 9MB Cache)	1							
メモリ	1 x 8GB DDR4-SDRAM	A							
	1 x 16GB DDR4-SDRAM	B							
	1 x 32GB DDR4-SDRAM	C							
	2 x 32GB DDR4-SDRAM	D							
ストレージ	SSD 256GB, SATA, (2.5")	A							
	SSD 512GB, SATA, (2.5")	B							
	SSD 2TB, SATA, (2.5")	C							
S5	S5 (旧型PLC) インターフェイスサポート無し						0		
	S5インターフェイスサポート有り ※S5有を選択した場合は"Core i7"のみ選択可能 (S5オンラインインターフェイス、S5 EPROMER、STEP5ライセンス、専用ケーブル・アダプター)						1		
電源 / キーボード	ACプラグ: EUR、キーボード: QWERTZ/QWERTY						0		
	ACプラグ: EUR、キーボード: AZERTY/(France)						1		
	ACプラグ: Italy、キーボード: QWERTZ/QWERTY						2		
	ACプラグ: Switzerland、キーボード: QWERTZ/QWERTY						3		
	ACプラグ: USA(Japan)、キーボード: QWERTZ/QWERTY						4		
	ACプラグ: UK、キーボード: QWERTZ/QWERTY						5		
	ACプラグ: China (CCC)、キーボード: QWERTZ/QWERTY						6		
	ケーブル無し、キーボード: QWERTZ/QWERTY						7		
	ACプラグ: : India (BIS)、キーボード: QWERTZ / QWERTY						8		
M.2 SSD	M.2なし							0	
	SSD 512 GB NVMe(M.2)、OS搭載							1	
	SSD 1 TB NVMe(M.2)、OS搭載							2	
OS	Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; without USB-Stick (Restore-Image; D&D)								C
	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit; without USB-Stick (Restore-Image; D&D)								D
	Windows 11 IoT Enterprise (Version 22H2) 64-Bit; with USB-Stick (Restore-Image; D&D)								E
	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit; with USB-Stick (Restore-Image; D&D)								F
	OS無し								N
ソフトウェア	トライアルライセンス : STEP7 Professional Combo; TRIAL WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex.); TRIAL Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety)								A
	ライセンス : STEP 7 Professional; WinCC Advanced; Safety Advanced								B
	ライセンス : STEP 7 Professional Combo; WinCC Advanced Combo (TIA Portal & WinCC flex.), Safety Advanced (TIA Portal & Distr. Safety)								C
Ver	ライセンスおよびソフトウェアバージョン V18								3



[www.siemens.com/jp/simatic-pg](https://www.siemens.com/jp/simatic-pg)

シーメンス株式会社

<https://www.siemens.com/jp>

製品およびサービスサポートの詳細や  
お問い合わせ先は、製品・サービス  
ポータルサイトSiePortalをご覧ください。

SiePortal

検索

<https://sieportal.siemens.com/ja-jp>

DIFA-B90048-02-5ZJP\_Mar.2024