

MAIOR DESEMPENHO. DIAGNÓSTICOS FOCADOS.

SITOP PSU6200

A fonte de alimentação completa para uma ampla variedade de aplicações.
siemens.com.br/sitop-psu6200



A seleção e manuseio de uma fonte de alimentação não deve levar muito tempo. Por este motivo, a fonte de alimentação versátil SITOP PSU6200 é perfeita para você. A linha de produtos universais oferece fontes de alimentação adequadas para diferentes intensidades de corrente e tensão. Todas as variantes estão disponíveis em um design atraente e uniforme. O manuseio consistente e simples não apenas economiza tempo, mas também aumenta a tolerância a falhas - da instalação e operação à manutenção e reparo.

Benefícios do cliente

Monitoramento contínuo da condição graças à interface de diagnóstico, que fornece parâmetros operacionais importantes para o PLC

O check-up é possível diretamente na caixa graças ao monitor de diagnóstico para reconhecimento rápido da carga e da vida útil por meio de LEDs

Largura geral estreita para montagem direta lado a lado sem requisitos de folga lateral

Fiação precisa e rápida graças à conexão push-in e identificação clara do terminal

Segurança durante a operação graças à entrada AC robusta para proteção contra subtensões e sobretensões da rede, entrada de ampla faixa com capacidade DC e comportamento de corrente constante

Destaques

Monitor de diagnósticos: Display LED para DC o.k., carga e horas de operação

Interface de diagnóstico: fornecimento de parâmetros operacionais importantes (da potência de saída 10A)

Alta capacidade de sobrecarga devido a 150% de potência extra por 5 s/min e comportamento de corrente constante

Ampla faixa de entrada AC 85 - 275 V e capacidade DC na faixa de DC 110 - 275 V


Terminais push-in

PFC ativo (correção de fator de potência) de dispositivo de 10 A



SIEMENS

Muitos recursos. Dispositivo superior. SITOP PSU6200 - Visão geral dos destaques do produto

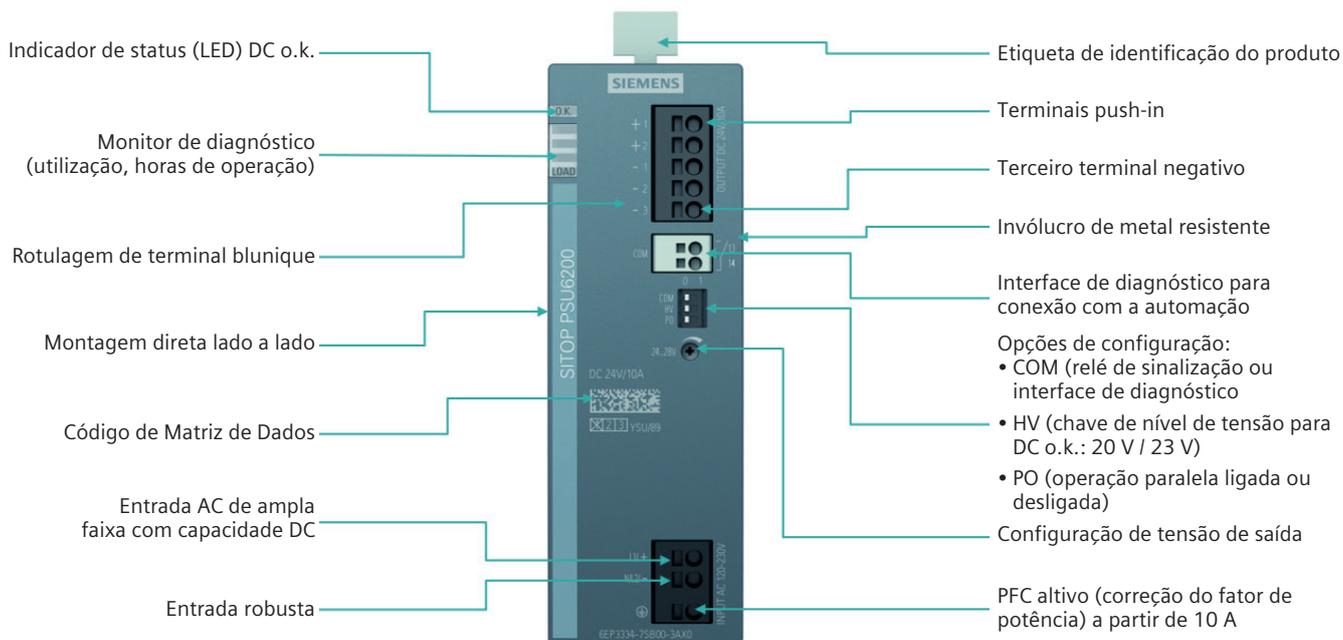

Gama de produtos em detalhes

Product	MLFB
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/1,3 A	6EP3331-7SB00-0AX0
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/2,5 A	6EP3332-7SB00-0AX0
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/3,7 A	6EP3333-7LB00-0AX0
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/5 A	6EP3333-7SB00-0AX0
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/10 A	6EP3334-7SB00-3AX0
• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/20 A	6EP3336-7SB00-3AX0

Fontes de alimentação de 12 V monofásicas SITOP PSU6200 adicionais disponíveis (2A, 7A, 12A)

• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/5 A	6EP3433-7SB00-0AX0
• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/10 A	6EP3434-7SB00-3AX0
• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/20 A	6EP3436-7SB00-3AX0

Aplicações

- Automação de fábrica: Indústria de embalagens e produção de eletrônicos
- Automação de processos: Indústria de alimentos
- Construção da máquina e painel: Construção de máquina especial e em série

Mais informações sobre o produto

• SITOP on the Internet	www.siemens.com.br/sitop-psu6200
• Vídeo SITOP PSU6200	https://youtu.be/B5wHPOTsI3I
• SITOP Knowledge Pool	www.siemens.com/sitop-knowledge
• Ferramenta de seleção TIA	www.siemens.com/tst-powersupply

Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda.
Av. Mutinga, 3800
05110-902
São Paulo / SP - Brasil

Sujeito a alterações e imprecisões. As informações neste documento contêm apenas descrições gerais ou características de desempenho que nem sempre se aplicam conforme descrito na aplicação específica ou que podem mudar como resultado do desenvolvimento dos produtos. As características de desempenho desejadas só são vinculativas se forem expressamente acordadas no momento da celebração do contrato.