

SIEMENS

Ingenuity for life



SIMATIC Basic PCs für die Industrie

Massgeschneidert für Ihre Anwendung

siemens.ch/ipc

Aktion gültig bis 30.09.2020 (nur für die Schweiz)

Wir erweitern unser Sortiment von Industrie-PCs – zu einem unschlagbaren Preis!

Die SIMATIC Basic IPCs sind die ideale Plattform für Aufgaben im industriellen Umfeld und punkten dank der hohen Robustheit und Verfügbarkeit mit ihrer Langlebigkeit gegenüber Office-PCs. Die verschiedenen Formate Box PC, Panel-PC und Flat Panel sind für eine schnelle Inbetriebnahme ab Lager verfügbar.

NEU	SIMATIC Box IPC127E	SIMATIC IFP Basic
		
Update	SIMATIC Box IPC327E	SIMATIC Panel IPC377E
		

SIMATIC Box IPC127E

Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter lässt sich der IPC127E einfach und mit minimalem Platzbedarf auch nachträglich im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren. Das geschlossene Ganzmetallgehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar. Dank vorkonfigurierter Varianten steht Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung.

- IoT-Gateway zur Daten-Erfassung/-Sammlung/-Verarbeitung/-Übermittlung
- Einbindung von Maschinen in Cloud-Edge-Lösungen
- Vernetzung/Nachrüstung von Digitalisierungsaufgaben in Brownfield-Anlagen
- Einfache Visualisierungsaufgaben, bestellbar mit HMI-Package
- Langzeitverfügbar: Service- & Supportzeitraum bis zu elf Jahren

SIMATIC IPC127E	
	Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, ohne Betriebssystem, 32 GB SSD, ohne Montagezubehör 384.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1001
	Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Extended Version, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, ohne Betriebssystem, 64 GB SSD, ohne Montagezubehör 491.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1002
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, ohne Betriebssystem, 64 GB SSD, ohne Montagezubehör 557.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1003
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Extended Version, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, ohne Betriebssystem, 128 GB SSD, ohne Montagezubehör 663.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1004
 © Windows 10	Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 64 GB SSD: ohne Montagezubehör 528.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1005
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 64 GB SSD, ohne Montagezubehör 645.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1006
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 128 GB SSD, ohne Montagezubehör 697.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1007
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Extended Version, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 64 GB SSD, ohne Montagezubehör 697.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1008
	Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM, Extended Version, 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, 64 Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 128 GB SSD, ohne Montagezubehör 749.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1009

Alle Preise in Euro/Stk. inkl. 35 % Rabatt, exkl. MwSt.

SIMATIC IFP Basic – Preiswert und simpel!

Mit der SIMATIC IFP Basic Produktreihe wird das Angebot von industriellen Touch-Monitoren der Produktfamilie SIMATIC IFP um kostengünstige Varianten erweitert. Die SIMATIC IFP Basic Geräte bieten Touchbedienung und stehen in den 4 Displaygrößen 12", 15", 19" und 22" zur Verfügung.

- Industrielle Touch-Monitore zum attraktiven Preis
- Langlebige wide-screen Displays in den Diagonalen 12", 15", 19" und 22"
- Einfache Anbindung an PC-Systeme dank DisplayPort und VGA Eingang
- VESA oder Einbaumontage
- Robuster Metallrahmen und Metallgehäuse
- 2 x USB für Anschluss von Maus, Tastatur oder USB Stick
- Geeignet für den Dauereinsatz in industrieller Umgebung bis 40°/45° C

SIMATIC IFP Basic	
	<p>12" Touch (1280 x 800) Einbauausschnitt: 302 x 208 mm</p> <p>15" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 388 x 240 mm</p> <p>19" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 455 x 279 mm</p> <p>22" Touch (1920 x 1080) Einbauausschnitt: 521 x 316 mm</p>
	<p>375.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:PANEL1101</p> <p>450.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:PANEL1102</p> <p>525.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:PANEL1103</p> <p>638.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:PANEL1104</p>

(Zubehör wie DP- oder USB-Kabel sind im Angebot nicht enthalten.)

Alle Preise in Euro/Stk. inkl. 25 % Rabatt, exkl. MwSt.

SIMATIC Box IPC327E

Der SIMATIC IPC327E/IPC377E zeichnet sich vor allem durch eine Vielzahl an Schnittstellen zur einfachen Anbindung an bestehende und neue Anlagen, einer schnellen Verfügbarkeit ab Lager sowie ein lüfterloses Industrie-Design aus.

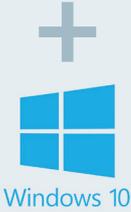
- Kompakte Box und Panel-PC mit zahlreichen Schnittstellen
- Panel-PC in den Größen 12", 15" und 19" wählbar
- Zusätzliche Möglichkeiten von Modulen mit dem mSATA oder halben mPCIe Steckplatz
- Optional: 8 GB Arbeitsspeicher (Lieferzeit ab 15 Arbeitstagen)

SIMATIC IPC327E	
	<p>Celeron N3160 (4C/4T) Hutschienen-, Wand-, Tisch- oder VESA-Montage, 4 GB RAM ohne Betriebssystem 256 GB SSD 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Audio in/out 1 x halfsize mPCIe 1 x fullsize mSATA</p>
 <p>© Windows 10</p>	<p>Celeron N3160 (4C/4T) Hutschienen-, Wand-, Tisch- oder VESA-Montage, 4 GB RAM Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64Bit, MUI (En, De, Fr, It, Sp), 256 GB SSD 2 x USB3.0, 4 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 6 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Audio in/out 1 x halfsize mPCIe 1 x fullsize mSATA</p>
	<p>518.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1201</p> <p>602.00 Euro/Stk. Produktnummer: CH:BOXPC1202</p>

Alle Preise in Euro/Stk. inkl. 40 % Rabatt, exkl. MwSt.

SIMATIC Panel PC 377E

- Wählen Sie Ihre Größe: 12", 15" und 19" mit vielen Schnittstellen
- Profitieren Sie von unserem Preisvorteil für PC-Pakete + HMI-Software
- Zusätzliche Möglichkeiten von Modulen mit dem mSATA oder halben mPCIe Steckplatz
- Optional: 8 GB Arbeitsspeicher (Lieferzeit ab 15 Arbeitstagen)

SIMATIC IPC377E		
 <p>Einbau oder VESA-Montage Celeron N3160 (4C/4T), 4 GB RAM, ohne Betriebssystem, 256 GB SSD 2 x USB3.0, 2 x USB2.0, 2 x Gbit Ethernet, 4 x COM, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, Audio in/out 1 x halfsize mPCIe, 1 x fullsize mSATA</p>	12" Touch (1280 x 800) Einbauausschnitt: 300 x 206 mm	 806.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1302
	15" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 386.4 x 238.5 mm	 926.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1304
	19" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 453 x 472.6 mm	 1046.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1306
 <p>© Windows 10</p>	12" Touch (1280 x 800) Einbauausschnitt: 300 x 206 mm	 890.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1301
	15" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 386.4 x 238.5 mm	 1010.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1303
	19" Touch (1366 x 768) Einbauausschnitt: 453 x 472.6 mm	 1130.00 Euro/Stk. Produktnummer: CHPANELPC1305

Alle Preise in Euro/Stk. inkl. 40 % Rabatt, exkl. MwSt.

Suchen Sie preiswerte Einzelplatz oder SCADA Client Lösungen?

Profitieren Sie von unseren Paketangeboten (Soft- und Hardware).

Beispiel		Ihre Vorteile zum Sonderpreis
WinCC RT Advanced V16 2048 Power Tags = Euro 2250.00 Listenpreis	SIMATIC IPC127E – Atom 4C/4T, 4 GB RAM, 64GB SSD, Win 10 = Euro 992.00 Listenpreis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hardware und Software optimal aufeinander abgestimmt ▪ Systemgetestet ▪ Lange Produkt- und Ersatzteilverfügbarkeit ▪ Höchste Qualität aller verbauten Komponenten ▪ Hardware «Made in Germany» ▪ Umfangreiche System- und Hardwarediagnose ▪ Viele Zulassungen und Zertifikate verfügbar <p>Bis zu 30 % Preisvorteil mit WinCC/IPC Package (ggü. regulärem WinCC RT Listenpreis)</p>
		
6AV2114-2FA06-0AA0	6AG4021-0AB11-2BA0	
		
Anstelle Euro 3242.00 zum Paketpreis Euro 2792.00		

Alle Preise in Euro/Stk., exkl. MwSt.

Windows 10 IoT Enterprise – bewährtes System

Nutzen Sie die Vorteile vom vorinstallierten und systemgetesteten Windows 10 IoT Enterprise LTSC (Long Term Servicing Channel) 2019:

- Kontrolle über die Updates, und somit keine Kompatibilitätsschwierigkeiten in Folge von Betriebssystemanpassungen
- Sehr stabiles System – benötigter Speicherplatz ist planbar
- Aktivieren Sie die Funktionalität «Unified Write Filter» (UWF) als zusätzlichen Schutz gegen Manipulationen von Systemdaten auf einer SSD
- Bewährter Standard und mit WinCC Runtime als Package erhältlich



© Windows 10

SIMATIC Industrial OS – Offen für alles – Linux

Das SIMATIC Industrial OS stellt als Linux-basiertes Betriebssystem nicht nur eine Alternative zu den ebenfalls für die SIMATIC IPCs verfügbaren und bewährten Microsoft Windows Betriebssystemen dar, es punktet auch mit dem Treiber-Support der Hardware, Echtzeitfähigkeit, der Definition eines Minimal-Setups, dem Test-Konzept, einer schnellen Inbetriebnahme, der Unterstützung im Falle technischer Probleme etc.

Der Fokus liegt auf einem kleinen Footprint, ohne unnötigen Ballast, aber mit allen Komponenten für eine schnelle Inbetriebnahme und einfache Weiterentwicklung. Das Betriebssystem wurde auf den SIMATIC IPCs zusammengestellt und getestet und ist im industriellen Umfeld und anderen Einsatzgebieten verwendbar.



© Linux

Wesentliche Eigenschaften:

- Basierend auf Debian 9 (Long Term Support Kernel)
- Echtzeitfähig durch «PREEMPT RT Patch»
- Zusammengestellt und getestet für und auf SIMATIC IPC
- Kleiner Footprint
- Einfache und schnelle Installation über Service Stick und Initial Setup
- Installation zusätzlicher Komponenten (z. B. Gnome Desktop-Umgebung) bereits vorbereitet
- Einfache Integration von SIMATIC Produkten/Features (je nach Verfügbarkeit)
- Service Stick als lokales Repository nutzbar
- Einfaches Backup und Restore Konzept über Service Stick
- Optimale Skalierbarkeit und Wiederverwendbarkeit, da nur ein Image für alle SIMATIC IPC
- Uneingeschränkte Nutzung vorhandener Vorteile (frei verfügbare Pakete, einfaches Updatekonzept, etc.)
- Gleicher Produktsupport wie bei anderen SIMATIC Produkten (entsprechend den allgemeinen Bedingungen)

SIMATIC Industrial OS

Lauffähig auf folgenden IPC's:

- IPC127E
- IPC227E/277E
- IPC327E/347E/377E
- IPC427E/477E
- IPC527G/547G*



Listenpreis 79.00 Euro, zzgl. MwSt.

Produktnummer: 6ES7648-6LA81-0YA8

Montagemöglichkeiten SIMATIC Box IPC127E

Um den IPC127E zu montieren, wählen Sie bitte eine der separat erhältlichen Montagemöglichkeiten.

Hutschiene	 10.00 Euro/Stk. Produktnummer: 6AG4021-0AA20-0AA1
Wandmontage	 10.00 Euro/Stk. Produktnummer: 6AG4021-0AA20-0AA2
Buch-Montage Basis-Variante	 10.00 Euro/Stk. Produktnummer: 6AG4021-0AA20-0AA3
Buch-Montage Extended-Variante	 10.00 Euro/Stk. Produktnummer: 6AG4021-0AA20-0AA4
Buch-Montage Hutschiene	 10.00 Euro/Stk. Produktnummer: 6AG4021-0AA20-0AA5



Alle Preise in Euro/Stk., exkl. MwSt.

Firmenstempel

Lieferadresse

Unternehmen _____

Name _____

Strasse _____

PLZ/ Ort _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Bestellung

Einfach die gewünschte Stückzahl eintragen und diesen Flyer per E-mail an Ihren Vertriebsbeauftragten oder direkt an die Adresse assistance-industry.ch@siemens.com senden.

Aktionsdauer und Bedingungen

Diese Aktion dauert bis zum 30. September 2020 und ist nur in der Schweiz gültig. Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Siemens Schweiz AG.

Siemens Schweiz AG
Digital Industries
Freilagerstrasse 40
8047 Zürich
Schweiz
Tel. +41 848 822 844
industry.ch@siemens.com
siemens.ch/industry

© Siemens 2020
Änderungen vorbehalten