

SIEMENS


Ingenuity for life

SIMATIC IPC477E PRO

Industrial Panel PC
産業用パネルパソコン



- 耐スクラッチ性能に優れたガラスフロント
- 保護等級 IP65対応
- サポートアームなど柔軟な設置方法
- 拡張ユニットによる高い拡張性（ボタン等）
- 各種規格対応、ATEXも対応可

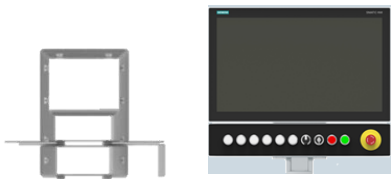

台座への取付
(拡張可能、台座式)




(拡張可能、ポール式)



サポートアームへの取付
(拡張不可、吊り下げ式)



背面図

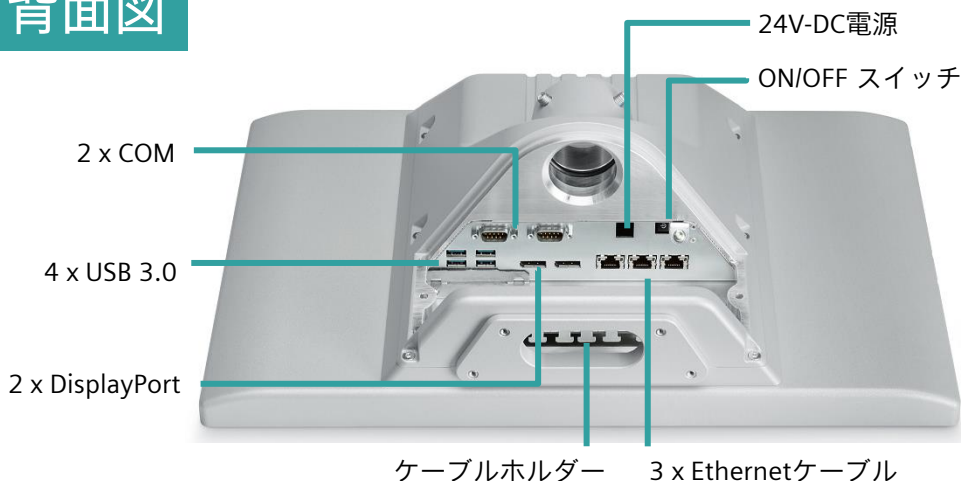

インターフェースへの
容易なアクセス

仕様・構成

	SIMATIC IPC477E PRO (型番: 6AV7251-****-****)	型番											
		6AV7251-	CPU + I/F	画面	メモリ	COM + PCIe	OS	-	CFAST	ストレージ	追加	電源	
CPU + I/F	Celeron G3902E, 3x Gigabit Ethernet		1										
	Core i3-6102E, 3x Gigabit Ethernet		3										
	Core i5-6442EQ, 3x Gigabit Ethernet		5										
	Xeon E3-1505L, 3x Gigabit Ethernet		7										
画面	15" Multi-Touch (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			B									
	15" Multi-Touch (1366 x 768) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			C									
	15" Multi-Touch (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			D									
	19" Multi-Touch (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			E									
	19" Multi-Touch (1366 x 768) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			F									
	19" Multi-Touch (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			G									
	22" Multi-Touch (1920 x 1080) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			H									
	22" Multi-Touch (1920 x 1080) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			J									
	22" Multi-Touch (1920 x 1080) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			K									
	15" MT ログ無 (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			L									
	15" MT ログ無 (1366 x 768) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			M									
	15" MT ログ無 (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			N									
	19" MT ログ無 (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			P									
	19" MT ログ無 (1366 x 768) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			Q									
	19" MT ログ無 (1366 x 768) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			R									
	22" MT ログ無 (1920 x 1080) サポートアーム取付モデル(拡張不可, 吊り下げ式)			S									
22" Multi-Touch (1920 x 1080) 台座取付モデル(拡張可能, 台座式)			T										
22" MT ログ無 (1920 x 1080) サポートアーム取付モデル(拡張可能, ポール式)			U										
メモリ	4GB				A								
	8GB				B								
	16GB				C								
	8GB ECC対応				D								
	16GB ECC対応				E								
	4GB / NVRAM				F								
	8GB / NVRAM				G								
	16GB / NVRAM				H								
	8GB with ECC / NVRAM				J								
	16GB with ECC / NVRAM				K								
COM + PCIe	RS232/485無, PCIe無					0							
	2x RS232/485, PCIe無					3							
OS	OSなし						0						
	Windows Embedded Standard 7, SP1, English, 32bit						1						
	Windows Embedded Standard 7, SP1, English, 64bit						2						
	Windows Embedded Standard 7 P SP1, MUI, 64Bit, (マルチタッチ)						3						
	Windows 7 Ultimate SP1, 64bit MUI						4						
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processors Celeron, i3 and i5						5						
	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit) for Processor Xeon						6						
	Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64bit) Celeron, i3, i5対応						7						
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64bit) Xeon対応						8							
CFAST	追加ストレージなし								0				
	CFAST 2GB, OSなし								1				
	CFAST 4GB, OSなし								2				
	CFAST 8GB ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール								3				
	CFAST 16GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール								4				
CFAST 128GB, ※ストレージなしの場合、OSはCFASTにプリインストール								5					
ストレージ	ストレージなし										A		
	256 GB Eco SSD										D		
	SSD 240GB										F		
	SSD 480GB										G		
追加	SIMATICソフトウェア無											A	
	24V DC 電源ユニット												0
電源	24V DC 電源ユニット / TPM (中国使用不可)												8

製品に関する国内お問い合わせ先

製品の詳細およびお問い合わせ先は弊社ホームページにてご案内しております。

www.siemens.com/jp/ad

Siemens AG Industry Online Support

すべてのマニュアル（一部日本語版あり）を登録不要・無料でダウンロードいただけます。

<https://support.industry.siemens.com>

www.siemens.com/jp/ad