

Új 3VT kompaktszakítók 1600 A-ig



Termék előnyök

Rugalmasság

- Minden egység kombinálható a moduláris rendszerben
- Rendelhető 3- vagy 4-pólusú, fix építésű, dugaszolható vagy kikocsizható kivitelben

Könnyű alkalmazhatóság

- Felhasználóbarát tervezés, kiválasztás, beépítés és működtetés
- Néhány komponenssel lefedi a teljes tartományt 10 A-tól 1600 A-ig

Biztonságos és megbízható

- Megfelel a nemzetközi szabványoknak
- Kompatibilitás és megbízható együttműködés termékek és rendszerek között

3VT megszakítók

Válaszok az iparnak.

SIEMENS

3VT1 Kompakt megszakítók 160 A-ig

Névleges zárlati határ-megszakító képesség
25 kA/AC 415 V

	névleges áram I_n A	Pillanat kioldó működési árama I_i A	Rendelési szám
Megszakítók berendezés- és kábelvédelemre			
	TM, LI funkció, 3P		
	<u>fix</u> termikus túlterhelés kioldóval, <u>fix</u> rövidzár kioldóval		
	40	160	3VT1 704-2DA36-0AA0
	50	200	3VT1 705-2DA36-0AA0
	63	252	3VT1 706-2DA36-0AA0
	80	320	3VT1 708-2DA36-0AA0
	100	400	3VT1 710-2DA36-0AA0
	125	500	3VT1 712-2DA36-0AA0
	160	640	3VT1 716-2DA36-0AA0
	TM, LIN funkció, 4P védett N-vezetőhöz		
	<u>fix</u> termikus túlterhelés kioldóval, <u>fix</u> rövidzár kioldóval		
	40	160	3VT1 704-2EH46-0AA0
	50	200	3VT1 705-2EH46-0AA0
	63	252	3VT1 706-2EH46-0AA0
	80	320	3VT1 708-2EH46-0AA0
	100	400	3VT1 710-2EH46-0AA0
	125	500	3VT1 712-2EH46-0AA0
	160	640	3VT1 716-2EH46-0AA0

Megszakítók rendszervédelemre			
	TM, LI funkció, 3P		
	<u>állítható</u> termikus túlterhelés kioldóval, <u>állítható</u> rövidzár kioldóval		
	12.5 ... 16	160 ... 240	3VT1 701-2DC36-0AA0
	16 ... 20	200 ... 300	3VT1 702-2DC36-0AA0
	20 ... 25	250 ... 375	3VT1 792-2DC36-0AA0
	25 ... 32	160 ... 320	3VT1 703-2DC36-0AA0
	32 ... 40	200 ... 400	3VT1 704-2DC36-0AA0
	40 ... 50	250 ... 500	3VT1 705-2DC36-0AA0
	50 ... 63	315 ... 630	3VT1 706-2DC36-0AA0
	63 ... 80	400 ... 800	3VT1 708-2DC36-0AA0
	80 ... 100	500 ... 1000	3VT1 710-2DC36-0AA0
	100 ... 125	625 ... 1250	3VT1 712-2DC36-0AA0
	125 ... 160	800 ... 1600	3VT1 716-2DC36-0AA0
	TM, LIN funkció, 4P védett N-vezetőhöz		
	<u>állítható</u> termikus túlterhelés kioldóval, <u>állítható</u> rövidzár kioldóval		
	12.5 ... 16	160 ... 240	3VT1 701-2EJ46-0AA0
	16 ... 20	200 ... 300	3VT1 702-2EJ46-0AA0
	20 ... 25	250 ... 375	3VT1 792-2EJ46-0AA0
	25 ... 32	160 ... 320	3VT1 703-2EJ46-0AA0
	32 ... 40	200 ... 400	3VT1 704-2EJ46-0AA0
	40 ... 50	250 ... 500	3VT1 705-2EJ46-0AA0
	50 ... 63	315 ... 630	3VT1 706-2EJ46-0AA0
	63 ... 80	400 ... 800	3VT1 708-2EJ46-0AA0
	80 ... 100	500 ... 1000	3VT1 710-2EJ46-0AA0
	100 ... 125	625 ... 1250	3VT1 712-2EJ46-0AA0
	125 ... 160	800 ... 1600	3VT1 716-2EJ46-0AA0

Szakaszzóló kapcsolók			
	Nem automatikus kompakt megszakítók túlterhelés és rövidzár kioldó nélkül		
	160	3-pólus	3VT1 716-2DE36-0AA0
	160	4-pólus	3VT1 716-2EE46-0AA0

Kiegészítők és alkatrészek

		Rendelési szám
Segédkapcsolók/Táv-kioldók AC 50/60 Hz/DC		
	Távkapcsoló és vészkapcsoló	
	Távkapcsoló a fő kontaktusok állapotának jelzésére	
	AC/DC 60 ... 250 V	3VT9 100-2AB10
	Vészkapcsoló túláram hatására történő megszakító leoldás jelzésére	
	AC/DC 60 ... 250 V	3VT9 100-2AH10
	Munkaáramú v. feszültség kioldók	
	AC/DC 24, 48 V	3VT9 100-1SC00
	AC 110, 230 V/DC 110, 220 V	3VT9 100-1SD00
	AC 230, 400 V/DC 220 V	3VT9 100-1SE00
	Feszültségcsökkenési kioldók	
	AC 24, 48 V	3VT9 100-1UC00
	AC 110, 230 V	3VT9 100-1UD00
	AC 230, 400 V	3VT9 100-1UE00
	Szerelési adapter	
	• 3/4-ed pólusú változat, 35 mm-es szerelő sín szereléshez	3VT9 100-4PP30

Kézi/motoros működtetők			
	Kézi működtetők		
	Rotációs működtetők		
	• lakatolás nélkül	szürke	3VT9 100-3HA10
	• lakatolással	szürke	3VT9 100-3HA20
	• baloldali működtetés, lakatolás nélkül	szürke	3VT9 100-3HC10
	• jobboldali működtetés, lakatolás nélkül	szürke	3VT9 100-3HD10
	Hosszabbító (forgató) tengely		
	hossz: 199 ... 352 mm, teleszkópos		3VT9 100-3HJ20
	Ajtókuplung		
	• védettség foka IP40	fekete	3VT9 100-3HG10
	• védettség foka IP66	fekete	3VT9 100-3HG20
	Forgató gomb		
	• lakatolás nélkül	fekete	3VT9 100-3HE10
	• lakatolással	fekete	3VT9 100-3HE20
	Motoros hajtások		
	Oldalsó (keresztengelyes) működtetők		
	AC/DC 24 V		3VT9 100-3MA00
	AC/DC 48 V		3VT9 100-3MB00
	AC/DC 110 V		3VT9 100-3MD00
	AC 230 V/DC 220 V		3VT9 100-3ME00
	Hosszabbító kábel motoros hajtásokhoz		3VT9 100-3MF00

3VT2-5 Kompakt megszakítók 1600 A-ig

Névleges zárlati határ-megszakító képesség 36 kA/65 kA/AC 415 V

	Kapcsoló egység	3VT2 I _n 250A		3VT3 I _n 630A		3VT4 I _n 1000 A
		3 pólus	Rendelési szám	3 pólus	Rendelési szám	3 pólus
		36 kA	3VT2725-2AA36-0AA0	36 kA	3VT3763-2AA36-0AA0	65 kA
		65 kA	3VT2725-3AA36-0AA0	65 kA	3VT3763-3AA36-0AA0	
		4 pólus		4 pólus		
		36 kA	3VT2725-2AA56-0AA0	36 kA	3VT3763-2AA56-0AA0	
		65 kA	3VT2725-3AA56-0AA0	65 kA	3VT3763-3AA56-0AA0	
	Elektronikus kioldó egység Berendezés- és kábelvédelemre	Maximális túlterhelési áram I _r max A	Rendelési szám	Maximális túlterhelési áram I _r max A	Rendelési szám	Maximális túlterhelési áram I _r max A
		ETU, LI funkció, I _r és I _i fix, 3 pólus				
		160	3VT9216-6AB00	250	3VT9325-6AB00	
		200	3VT9220-6AB00	315	3VT9331-6AB00	
		250	3VT9225-6AB00	400	3VT9340-6AB00	
				500	3VT9350-6AB00	
	ETU, LI funkció, I _r és I _i változtatható 3 pólus			630	3VT9363-6AB00	
		100	3VT9210-6AC00	250	3VT9325-6AC00	315
		160	3VT9216-6AC00	400	3VT9340-6AC00	630
		250	3VT9225-6AC00	630	3VT9363-6AC00	800
						1000
	ETU, LI funkció, I _r , I _i és I _N változtatható 4 pólus	100	3VT9210-6BC00	250	3VT9325-6BC00	
		160	3VT9216-6BC00	400	3VT9340-6BC00	
		250	3VT9225-6BC00	630	3VT9363-6BC00	
	Szakaszozó modul	250	3VT9225-6DT00	630	3VT9363-6DT00	1000
	Kiegészítők		Rendelési szám		Rendelési szám	
		Segéd/vészkapcsoló AC/DC 60 ... 500 V				
		NO	3VT9300-2AC10	NO	3VT9300-2AC10	2NO + 2NC
		NC	3VT9300-2AD10	NC	3VT9300-2AD10	
	Feszültség kioldó	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)
		24, 40, 48	3VT9300-1SC00	24, 40, 48	3VT9300-1SC00	24
						48
		110	3VT9300-1SD00	110	3VT9300-1SD00	110
		230, 400, 500/220	3VT9300-1SE00	230, 400, 500/220	3VT9300-1SE00	230/220
						400
	Feszültségcsökkenési kioldó	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)
		24, 40, 48	3VT9300-1UC00	24, 40, 48	3VT9300-1UC00	24
						48
		110	3VT9300-1UD00	110	3VT9300-1UD00	110
		230, 400, 500/220	3VT9300-1UE00	230, 400, 500/220	3VT9300-1UE00	230/220
						400
	Motoros hajtás	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)	Rendelési szám	AC/DC (V)
		24	3VT9200-3MJ00	24	3VT9300-3MJ00	
		48	3VT9200-3ML00	48	3VT9300-3ML00	
		110	3VT9200-3MF00	110	3VT9300-3MN00	110
		230/220	3VT9200-3MQ00	230/220	3VT9300-3MQ00	230/220
	Hosszabító kábel motoros hajtáshoz		Rendelési szám		Rendelési szám	
			3VT9300-3MF00		3VT9300-3MF00	
	Rotációs működtető		Rendelési szám		Rendelési szám	
		• lakatolás nélkül	3VT9200-3HA10		3VT9300-3HA10	
		• lakatolással	3VT9200-3HA20		3VT9300-3HA20	
	Hosszabbító (forgató) tengely		Rendelési szám		Rendelési szám	
		teleszkóp	3VT9300-3HJ20	245... 410 mm	3VT9300-3HJ20	365 mm
	Ajtókuplung		Rendelési szám		Rendelési szám	
		• védelmi fokozat IP40	3VT9300-3HG10		3VT9300-3HG10	
		• védelmi fokozat IP66	3VT9300-3HG20		3VT9300-3HG20	
	Forgató gomb		Rendelési szám		Rendelési szám	
		• lakatolás nélkül	3VT9300-3HE10		3VT9300-3HE10	
		• lakatolással	3VT9300-3HE20		3VT9300-3HE20	

		3VT5 I _n 1600A	
	Rendelési szám	3 pólus	Rendelési szám
	3VT4710-3AA30-0AA0	55 kA	3VT5716-3AA30-0AA0
Rendelési szám		Maximális túlterhelési áram I _{r,max} A	Rendelési szám
	3VT9431-6AC00	630	3VT9563-6AC00
	3VT9463-6AC00	1000	3VT9510-6AC00
	3VT9480-6AC00	1250	3VT9512-6AC00
	3VT9410-6AC00	1600	3VT9516-6AC00
	3VT9410-6DT00	1600	3VT9516-6DT00
Rendelési szám			Rendelési szám
	3VT9500-2AF10	2NO + 2NC	3VT9500-2AF10
Rendelési szám		AC/DC (V)	Rendelési szám
	3VT9500-1SF00	24	3VT9500-1SF00
	3VT9500-1SG00	48	3VT9500-1SG00
	3VT9500-1SH00	110	3VT9500-1SH00
	3VT9500-1SJ00	230/220	3VT9500-1SJ00
	3VT9500-1SK00	400	3VT9500-1SK00
	3VT9500-1SL00	500	3VT9500-1SL00
Rendelési szám		AC/DC (V)	Rendelési szám
	3VT9500-1UF00	24	3VT9500-1UF00
	3VT9500-1UG00	48	3VT9500-1UG00
	3VT9500-1UH00	110	3VT9500-1UH00
	3VT9500-1UJ00	230/220	3VT9500-1UJ00
	3VT9500-1UK00	400	3VT9500-1UK00
	3VT9500-1UL00	500	3VT9500-1UL00
Rendelési szám		AC/DC (V)	Rendelési szám
	3VT9500-3MF00	110	3VT9500-3MF00
	3VT9500 3MQ00	230/220	3VT9500 3MQ00
Rendelési szám			Rendelési szám
	3VT9500-3HA10		3VT9500-3HA10
Rendelési szám			Rendelési szám
	3VT9500-3HJ10	365 mm	3VT9500-3HJ10
Rendelési szám			Rendelési szám
	3VT9500-3HG10		3VT9500-3HG10
	3VT9500-3HG20		3VT9500-3HG20
Rendelési szám			Rendelési szám
	3VT9500-3HE10		3VT9500-3HE10

Rendkívül hatékony és gazdaságos: 3VT megszakítók

Az ipar és infrastruktúra projektjeinek sikere, eredményessége napjainkban egyre inkább függ az energia szállítás módjától – kulcskérdés a rendelkezésre állás, teljesítmény, termelékenység. Ezért döntő fontosságú a megfelelő megszakító kiválasztása a költségek alacsony szinten tartásához, és ezzel egyidejűleg a teljesítmény optimalizálásához.

Az új standard sorozatú 3 VT megszakítókkal a Siemens egy gazdaságos megoldást kínál a 16 A-tól 1600 A-ig terjedő teljes teljesítménytartományra – intelligens és ötletes megoldás az üzem, a leágazások, a transzformátorok és a generátorok védelmére. A 3VT megszakítók mind infrastrukturális alkalmazásokhoz, mind az ipari kapcsolástechnika területén használhatók mint betáplálási és leágazási megszakítók teljesítményelosztáshoz. Különböző kiépítettségű változatok állnak rendelkezésre, a moduláris felépítésű megszakítók rendkívül felhasználóbarátok, ugyanakkor magas fokú biztonságot és megbízhatóságot is kínálnak.



				Kábel csatlakozás			
Érintkező típus	Pólus szám	Rendelési szám	Névleges áram <i>I_n</i>	Max. megengedhető vezeték keresztmetszet Kábel típusa			
				Körcikkely alakú vezeték, flexibilis sodrat	Körcikkely alakú vezeték, tömör	Kerek vezeték, flexibilis sodrat	Kerek vezeték, tömör
				 mm²	 mm²	 mm²	 mm²
3VT1							
köralakú vezeték	3	3VT9100-4TF30	160	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al
köralakú vezeték	4	3VT9100-4TF40	160	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al	2 x 25 ... 120 Cu/Al
melső csatlakozás	3	3VT9100-4TA30	160	Cu/Al gyűjtősín, kábel saru			
melső csatlakozás	1	3VT9100 4TA00	160	Cu/Al gyűjtősín, kábel saru			
melső csatlakozó sínek	3	3VT9100-4ED30	160	magnövelt pólus helyhez			
szigetelt érintkezők	3	3VT9100-4TN30	10/16	1.5 ... 6 Cu flexibilis vezeték			
3VT2							
melső csatlakozás	3	3VT9200-4TA30	250	Cu/Al gyűjtősín, kábelsaru, flexibilis sín			
érintkező boks	3	3VT9200-4TC30	250	16 ... 150 Cu	10 ... 150 Cu	16 ... 150 Cu	10 ... 150 Cu
érintkező boks	1	3VT9200-4TC00	250	16 ... 150 Cu	10 ... 150 Cu	16 ... 150 Cu	10 ... 150 Cu
köralakú vezeték	3	3VT9215-4TD30	250	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9215-4TD00	250	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9224-4TD30	250	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9224-4TD00	250	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9215-4TF30	250	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9215-4TF00	250	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9224-4TF30	250	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9224-4TF00	250	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al
köralakú vezeték 6 kábelhez	3	3VT9203-4TF30	250	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al
köralakú vezeték 6 kábelhez	1	3VT9203-4TF00	250	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35) Cu/Al
melső csatlakozó sínek	3	3VT9200-4ED30	250	magnövelt pólus helyhez			
szigetelt érintkezők	3	3VT9200-4TN30	10/16	1.5 ... 6 Cu flexibilis vezeték			
3VT3							
melső csatlakozás	3	3VT9300-4TA30	630	Cu/Al gyűjtősín, kábelsaru, flexibilis sín			
érintkező boks	3	3VT9300-4TC30	400	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu
érintkező boks	1	3VT9300-4TC00	400	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu	35 ... 240 Cu
köralakú vezeték	3	3VT9324-4TD30	400	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9324-4TD00	400	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al	150 ... 240 Cu/Al	120 ... 240 Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9315-4TD30	315	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9315-4TD00	315	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al	25 ... 150 Cu/Al	16 ... 150 Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9324-4TF30	630	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9324-4TF00	630	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al	2x(150 ... 240) Cu/Al	2x(120 ... 240) Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9315-4TF30	500	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al
köralakú vezeték	1	3VT9315-4TF00	500	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al	2x(25 ... 150) Cu/Al	2x(16 ... 150) Cu/Al
köralakú vezeték 6 kábelhez	3	3VT9303-4TF30	250	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al
köralakú vezeték 6 kábelhez	1	3VT9303-4TF00	250	6x(6 ... 35) Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al	6x(6 ... 35)Cu/Al
melső csatlakozó sínek	3	3VT9300-4ED30	400	magnövelt pólus helyhez			
szigetelt érintkezők	3	3VT9300-4TN30	10/16	1.5 ... 6 Cu flexibilis vezeték			
3VT4 és 3VT5							
érintkező boks	3	3VT9524-4TG30	800	2x(70 ... 240)Cu/Al	2x(95 ... 300)Cu/Al	2x50 ... 185)Cu/Al	2x(70 ... 240)Cu/Al
érintkező boks	3	3VT9524-4TF30	500	70 ... 240Cu/Al	95 ... 300Cu/Al	50 ... 185Cu/Al	70 ... 240 Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9532-4TF30	1000	2x(150 ... 300) Cu/Al	2x(150 ... 300) Cu/Al	2x(150 ... 300) Cu/Al	2x(150 ... 300) Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9533-4TF30	1500	3x(150 ... 300) Cu/Al	3x(150 ... 300) Cu/Al	3x(150 ... 300) Cu/Al	3x(150 ... 300) Cu/Al
köralakú vezeték	3	3VT9534-4TF30	1600	4x(150 ... 300) Cu/Al	4x(150 ... 300) Cu/Al	4x(150 ... 300) Cu/Al	4x(150 ... 300) Cu/Al

További információkért kérem használja az LV36 katalógust!



Érintkező köralakú vezetékhez



Érintkező boks
Szorító kengyel



Melső csatlakozó sínek




Érintkezők köralakú
vezetékekhez, 6 kábelhez



Szigetelt érintkezők

Cu/Al gyűjtősín csatlakozáshoz használja az LV36 katalógust!

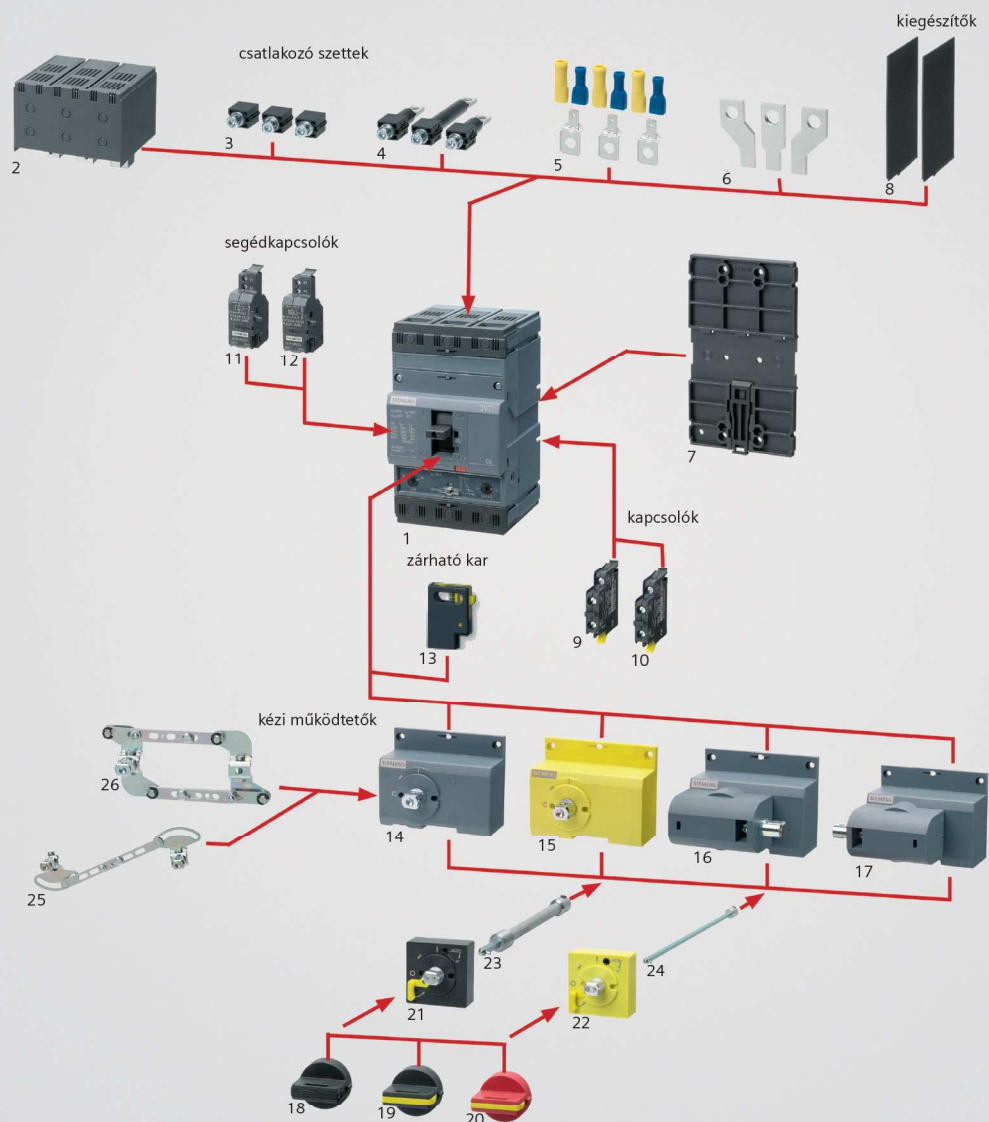

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 3VT1 megszakító | 8. Szigetelő válaszfal | 18. Nem lakatolható kézi kapcsoló |
| 2. Kör alakú vezeték érintkezők, takaróval | 9. Jelzőkapcsoló | 19. Lakatolható kézi kapcsoló |
| 3. Mellső csatlakozás | 10. Segédkapcsoló | 20. Lakatolható kézi kapcsoló |
| 4. Hátsó csatlakozás | 11. Sönt/feszültség kioldó | 21. Kézi működtetésű forgatógomb |
| 5. Segédérintkezők | 12. Feszültség csökkenési kioldó | 22. Kézi működtetésű forgatógomb |
| 6. Gyűjtősínes csatlakozó megnövelt pólus hellyel | 13. Lakatolható kapcsoló kar | 23. Teleszkópos hosszabbító tengely |
| 7. Adapter 35 mm-es DIN sínre szereléshez | 14. Mellső kézi működtető | 24. Hosszabbító tengely |
| | 15. Mellső kézi működtető | 25. Mechanikus retesz |
| | 16. Jobb oldali kézi működtető | 26. Mechanikus párhuzamos működtetés |
| | 17. Bal oldali kézi működtető | |

Siemens Zrt.
Ipari ágazat
Kisfeszültségű kapcsolástechnika
és energiaelosztás
1143 Budapest,
Gizella út 51–57.
Magyarország
www.siemens.hu/sentron

Értékesítés nélkül változhat.
Rendelési sz.: E20001-A900-M102-X-7600
10805938 EGCD.52.8.09 SB 09085.0
DISPO 18101
Nyomtatva Magyarországon
© Siemens AG 2008

Az ebben a prospektusban található információ olyan leírásokat és jellemzőket tartalmaz, melyek nem mindig alkalmazhatók a tényleges használatra a leírtak szerint, vagy melyek a termékek továbbfejlesztésének eredményeképpen változhatnak. A megfelelő karakterisztikák közlésének kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha erről szerződés kifejezetten rendelkezik.

A termékek megjelölései védjegyzettek vagy a Siemens AG ill. szállító cégek terméknevei, aminek harmadik fél által saját célra való felhasználása a jogtulajdonosok jogait sértheti.