



SINETT U – UTVENDIG BETJENTE NETTSTASJONER

Uten trepanel og tilpasset H-mastefot

SiNett U kommer nå med forbedret design uten trepanel og med mulighet for montering i mastefot.

Husets vegger og tak er laget av korrosjonsbestandige galvaniserte stålplater som pulverlakkeres slik at de får minimum C4 kvalitet. Fundamentet er i "sjøvannbestandig" aluminium og dørene har hengsler og robust trepunkts stanglås for hengelås i syrefast stål. Valgbare opsjoner er blant annet plannjatak, Ekom-rom og egen trafodør for enklere tilkomst til transformator.

Høyspenningsanlegg

Det er plass til å montere inn følgende 12/24 kV høyspenningsanlegg, hvor R er lastskillebryter og T er sikringslastskillebryter:

SF6-isolerte bryteranlegg av typen:


8DJH RT, RRT eller RRRT (kun 800U)

8DJH Compact RRT og RRT-R

SF6-frie bryteranlegg av typen:



8DJH 12 Blue GIS RL, RRL, RRRL

8DJH 24 Blue GIS RT, RRT eller RRRT (kun 800U)

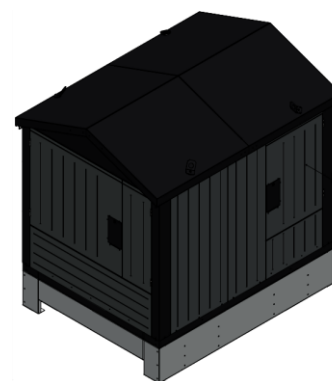

SiNett 800U m/ekstrarom

SIEMENS

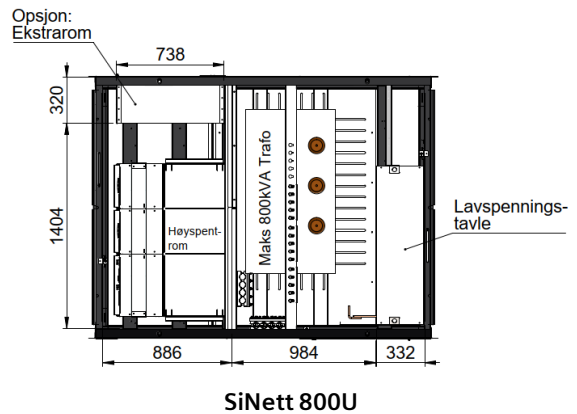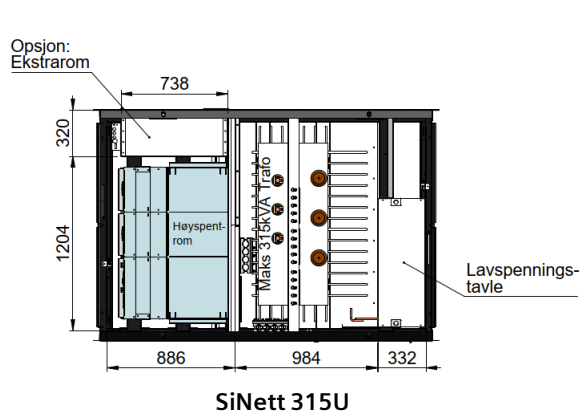

Lavspenningsfordeling

Lavspenningsfordelingen er godt tilrettelagt for kabelmontasje, kontroll av nullpunktsikring og NSO-utstyr. Eventuelt ledige modulplasser er forberedt for ettermontasje av sikringslastskillebrytere. Det benyttes sikringslastskillebrytere av type SL produsert av Jean Müller.

I SiNett 315U er det plass til inntil 6 eller 8 stk 400 A sikringslister, mens det i SiNett 800U er mulig med opptil 6 eller 10 stk. Lavspennings-fordelingen kan leveres som 240 V IT/TT/TN-system eller som 415 V TNC-system. Samleskinnene dimensjoneres etter REN's anbefalinger.


Enkel montasje

Stasjonen kan løftes etter fire løfteører som sitter i hjørnene på taket. De samme løfteørene brukes også til å løfte av taket i forbindelse med transformatormontasje eller utskifting av anlegg eller transformator. Under kabelmontasje kan deksler i fundamentet fjernes slik at kablene kan rulles inn, både på lavspen- og høyspentsiden.


Maksimal transformatorstørrelse for SiNett 315U er 315 kVA og for SiNett 800U er det 800 kVA.

Kontaktinformasjon


Siemens AS
Østre Aker vei 88
0596 Oslo

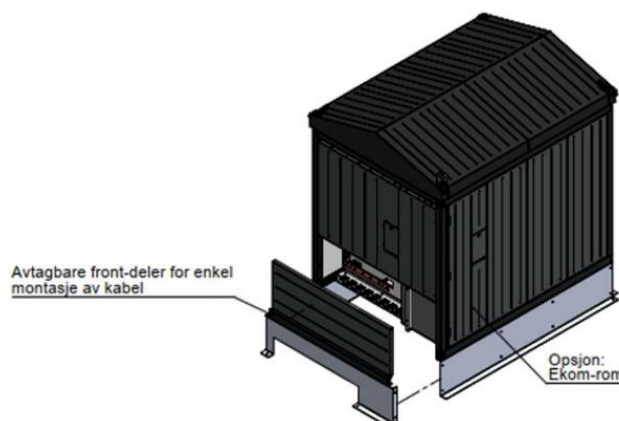

Ytre mål SiNett 315U

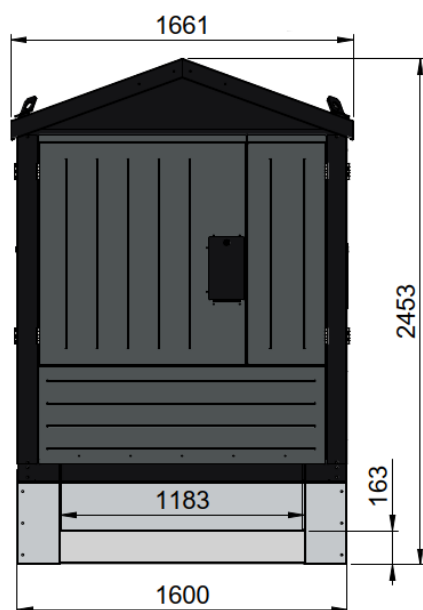


SiNett 315U front

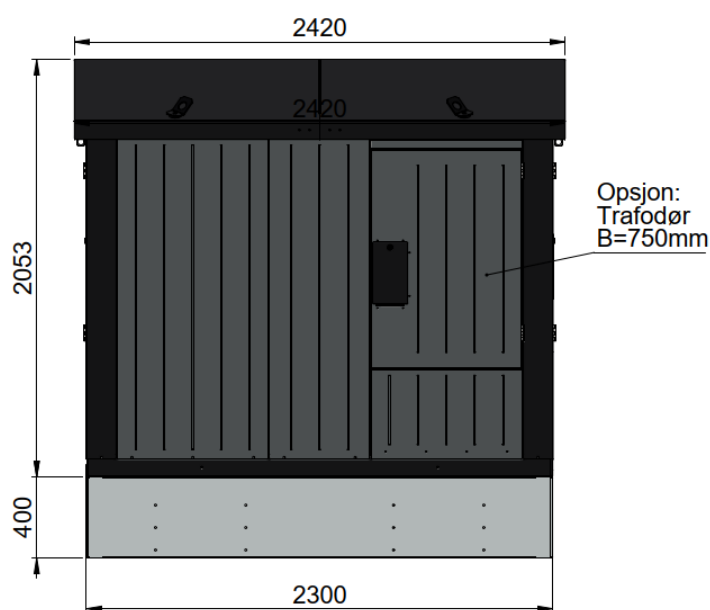


SiNett 315U side

Ytre mål SiNett 800U

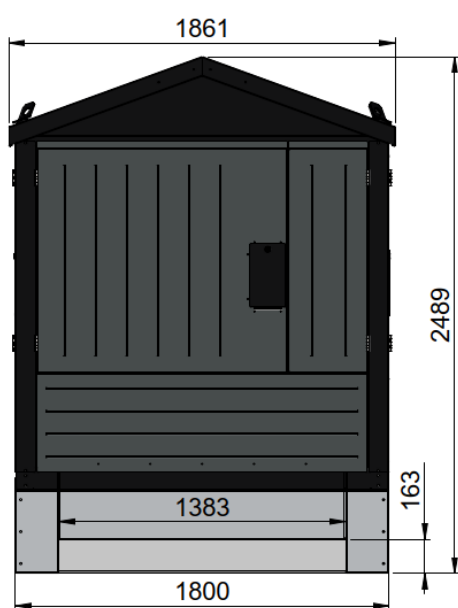

SiNett 800U front

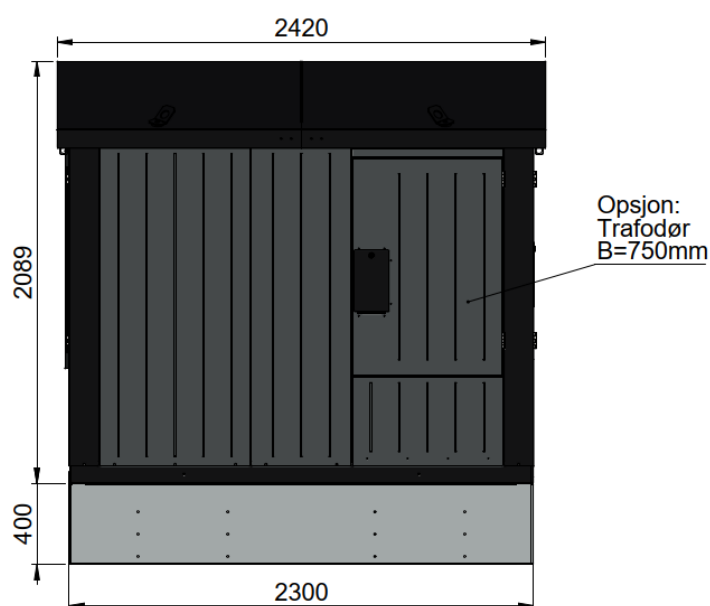

SiNett 800U side

Fargevalg

